


# ROLINE HDMI High Speed Kabel, mit Repeater, 30 m

Artikelnummer	14.01.3465
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	14.01.3465
EAN (Einzelstück)	7611990186471

**roline**  
Designed for Professionals

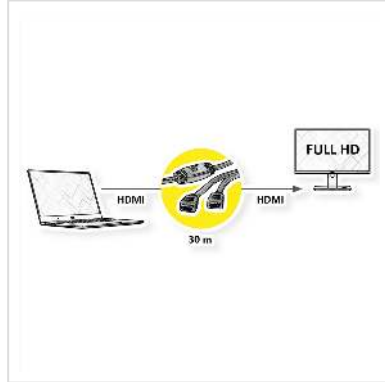

**2K**

**1080p**  
FULL HD

**3D**  
capable

**Hochwertiges HDMI Verbindungskabel mit HDMI 19 Steckern für die Übertragung von digitalen HDTV Signalen bei Full HD 3D und Deep Color bis 1080p. Damit kann der Monitor 30m entfernt von der HDMI-Quelle stehen.**

- Hardware-Lösung, keine Software notwendig
- Im Kabel ist ein Signal-Repeater mit IN / OUT Kennzeichnung eingebaut
- Repeater ohne externe Spannungsversorgung
- Abmessung des Repeaters: 15 x 23 x 75 mm
- Repeater in schlanker Bauform, kabelkanaltauglich

## Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Kabel
Produkttyp	HDMI High Speed Kabel
Farbe	schwarz
Länge	30 m
Übertragungsqualität	HDMI High Speed
Max. Auflösung	1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)

Seite 1 Typ des Anschlusses	HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich	extern
Kabelschirmung	geschirmt
Technische Besonderheiten	Signal-Repeater mit IN / OUT Kennzeichnung eingebaut, kabelkanaltauglich
Höhe	15 mm
Breite	23 mm
Tiefe	75 mm
Gewicht	2068.6 g
Verpackungshöhe	130 mm
Verpackungsbreite	230 mm
Verpackungstiefe	240 mm
Paketgewicht	2.106 kg