
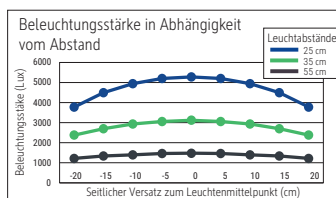
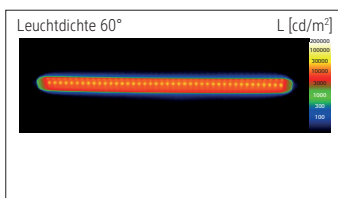
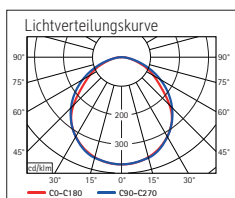


LED-Arbeitsplatzleuchte MAULwork, dimmbar

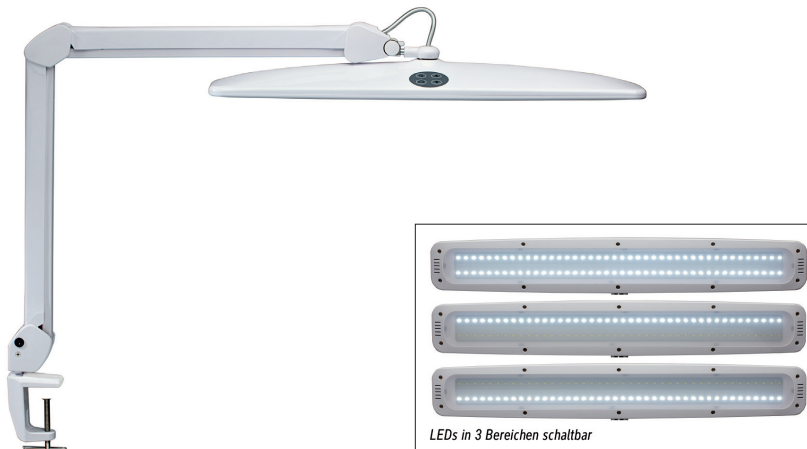

- **Leistungsstarke LED-Leuchte**
- **Komfortabel: Stufenlos dimmbar, 3 Bereiche getrennt einschaltbar je nach Tätigkeit oder Energieverbrauchswunsch**
- **Besonders geeignet für Profis: Ideal für Arbeiten in Laboren, Werkstätten, technischen Büros und Ateliers**
- **Hohe Lichtstärke: 84 Hochleistungs LEDs**
- **Extrem sparsam: Moderne LED-Technik**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**

- 3-Bereichs-Schalter (vorne - hinten - alle Lichtquellen) im Leuchtenkopf für bequemes Schalten
- Dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf
- Bedienfeld am Leuchtenkopf für bequemes An- und Ausschalten

Beleuchtungsstärke Leuchte:	3120 Lux bei 35 cm Abstand
Farbtemperatur je Lichtquelle:	6500 Kelvin (tageslichtweiß)
Anzahl Lichtquellen:	1
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle:	F (Spektrum A bis G)
Gewichteter Energieverbrauch je Lichtquelle:	20 kWh/1000 h
Lebensdauer je Lichtquelle (L70B50):	20000 h
Nutzlichtstrom je Lichtquelle:	2248 Lumen
Fuß:	Klemmfuß
Material:	Arm: Metall/Klemmfuß: Metall, kunststoffumspritzt
Maße:	Höhe: 50 cm - Arm: Länge unten 40 cm, Länge oben 44 cm - Kopf: 8,5x58 cm - Fuß: Klemmweite: 1-6,3 cm
Bewegung:	Kopf: Neigbar, Drehbar - Arm: Neigbar, Drehbar
Position Schalter:	Leuchtenkopf

- Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar
- Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL: Keine Leuchte oder Lampe wird in unser Programm aufgenommen, wenn sie nicht intensive Tests bestanden hat. Unser Team aus den Bereichen optischer, elektronischer und mechanischer Entwicklung sowie der Fertigungstechnik gewährleistet die Sicherheit der LED-Arbeitsplatzleuchte MAULwork, dimmbar
- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	VE.	Packungsmaße/cm/VE	Gewicht (kg)
820 52 02	weiß	4002390061544	94052040	1,40 m	II Eurosteckernetzteil	1 St.	74,5 x 26,5 x 12	3,019 kg