


# ROLINE LWL-Kabel 50/125µm OM3, LC/SC, türkis, 0,5 m

<b>Artikelnummer</b>	21.15.8710
<b>Hersteller</b>	ROLINE
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	21.15.8710
<b>EAN (Einzelstück)</b>	7611990191239

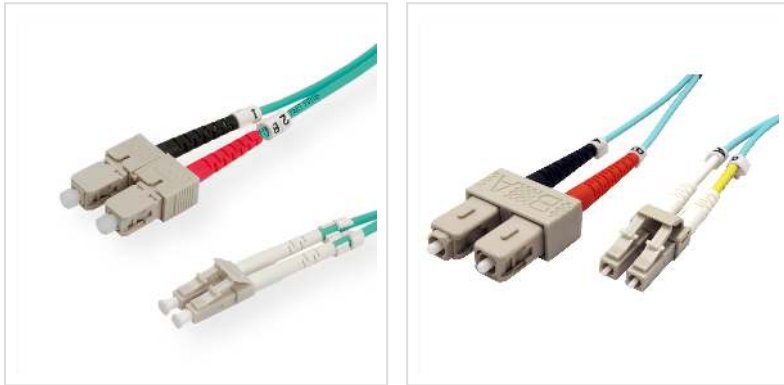

**ROLINE LWL-Patchkabel in OM3-Qualität für hoch performante LWL-Verkabelung in überlegener ROLINE-Qualität.**

- Bei Kabeln mit Fasern der Stärke 50/125µm in der Kategorie OM3 sind bei Gigabit Ethernet Längen von bis zu 900m, bei 10-Gigabit Ethernet bis zu 300m erreichbar
- Die Kabel sind mit hochwertigen Steckern konfektioniert und erzielen gute Werte bei Einfügedämpfung und Reflexion
- Alle Kabel werden als Duplex-Kabel mit dem Fasertyp 50/125µm geliefert
- Farbe: türkis

## Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Fiber Optic Kabel
Produkttyp	LWL-Patchkabel OM3
Farbe	türkis
Länge	0.5 m
Anzahl Fasern	2
Aderaufbau	Kompaktader
Kabeltyp	Duplexkabel
Aussenkabel	nein

Faserquerschnitt	50/125µm OM3
Anschlüsse	LC / SC
Seite 1 Typ des Anschlusses	LC
Seite 2 Typ des Anschlusses	SC
Aramid Zugentlastung	ja
Aussen-Ø Kabel	2,8x6 mm
Aussenmantel Kabel	PVC
Kabel LSOH	nein
Gewicht	12.9 g
Verpackungshöhe	10 mm
Verpackungsbreite	210 mm
Verpackungstiefe	200 mm
Paketgewicht	0.04 kg