


ROLINE VGA Video-Splitter, hochauflösend, 450 MHz, 2-fach

Artikelnummer	14.01.3534
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	14.01.3534
EAN (Einzelstück)	7611990121168

roline
Designed for Professionals

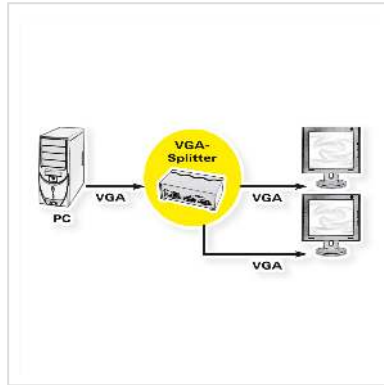

Für die gleichzeitige Bildübertragung (Duplizierung) auf bis zu 2 VGA-Monitoren. Ideal für Multimedia-Präsentationen mit hoher Auflösung oder für Schulungszwecke.

- Mit hochwertigem Videokabel bis zu 30 m ohne Qualitätsverlust möglich
- Unterstützt 450 MHz Bandbreite
- Max. Auflösung (nominell): 1920 x 1080
- DDC kompatibel
- Kaskadierbar
- Stromversorgung über USB Kabel (USB Typ A / DC Hohlstecker)
- Lieferumfang: Verteiler, USB Stromkabel (1,1m)

Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Splitter und Selektoren
Produkttyp	VGA-Video-Splitter
Farbe	schwarz
Lieferumfang	Splitter, USB Stromkabel (1,1m)
Schnittstelle	VGA
Eingänge	1
Ausgänge	2

Max. Bandbreite	450 MHz
Eingänge Video	1x HD 15pol. ST
Ausgang Video	2x HD 15pol. BU
Video-Bandbreite	450 MHz
Max. Auflösung (nom.)	1920 x 1080
Abmessungen (HxBxT)	25 x 70 x 66 mm
Höhe	25 mm
Breite	70 mm
Tiefe	66 mm
Gewicht	101.4 g
Verpackungshöhe	30 mm
Verpackungsbreite	100 mm
Verpackungstiefe	130 mm
Paketgewicht	0.15 kg