


VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, LSOH, schwarz, 0,5 m

Artikelnummer	21.99.1025
Hersteller	VALUE
Hersteller-Art.-Nr.	21.99.1025
EAN (Einzelstück)	7611990112661

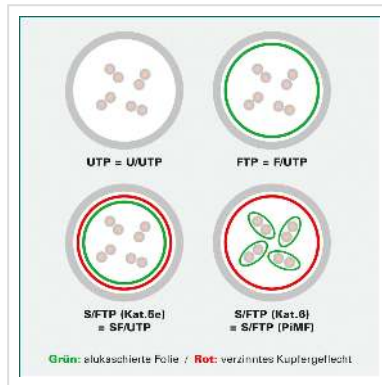

Konfektioniertes ungeschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel der Kategorie 6 mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten.

Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen.
Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern. Aufbau: 8 Adern Litze. Hochwertig vergoldete Kontakte.

Halogenfrei. Flammwidrig. Raucharm.

Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden:

- 21.15.1789 ROLINE UTP Kat. 6 / Class E Massivdraht Installationskabel LSOH
- 25.99.8394/25.99.8494 VALUE Kat. 6 /Class E Auf-/Unterputzdos
- 26.99.0351/26.99.0352 VALUE Kat. 6/Class E 19" Patchpanel schwarz/grau
- 21.99.0205 VALUE UTP Patchkabel LSOH Kat.6

Technische Daten

Hersteller	VALUE
Produktgruppe	Twisted Pair Kabel

Produkttyp	UTP Patchkabel
Farbe	schwarz
Länge	0.5 m
Schirmungstyp	UTP
Übertragungsqualität	Cat6 / Class E
Impedanz	100 Ohm
Anzahl Adern	8
Aderntyp	Litze
Gekreuzt	nein
Farbe (Tülle)	schwarz
Kabel LSOH	ja
Seite 1 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45	Standard
Gewicht	17.7 g
Verpackungshöhe	10 mm
Verpackungsbreite	140 mm
Verpackungstiefe	140 mm
Paketgewicht	0.021 kg