


# VALUE LCD-Doppelarm Tisch-Trägerstange, 4 Gelenke, separat höhenverstellbar

<b>Artikelnummer</b>	17.99.1134
<b>Hersteller</b>	VALUE
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	17.99.1134
<b>EAN (Einzelstück)</b>	7611990114870

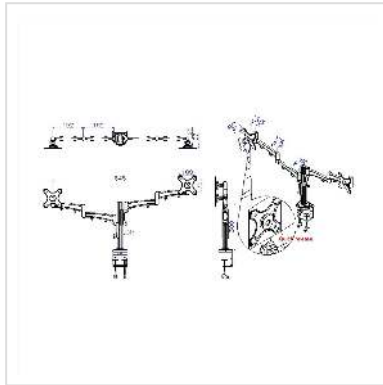

## Zwei Monitore am LCD-Monitorarm Trägerstange können flexibel auf den besten Blickwinkel für den Betrachter eingestellt werden

- Zum Klemmen an der Tischkante bis zu einer Plattenstärke von 8cm
- Jeder einzelne Monitorarm ist an der Trägerstange höhenverstellbar
- Zur Befestigung von Bildschirmen mit VESA 75 (75x75mm) bzw. VESA 100 (100x100mm)
- Max. Befestigungsabstand: 700mm (Bildschirmmitte zu Bildschirmmitte)
- Tragkraft: bis 5kg / Tragarm

### Technische Daten

Hersteller	VALUE
Produktgruppe	LCD-Monitorarme
Produkttyp	Monitorarm, Tischmontage
Farbe	grau
Tragkraft	10 kg
Anzahl Drehpunkte	5
Befestigung	Tischklemmmontage
Armlänge maximal	2x 350 mm
Verstellmöglichkeit	Mechanisch
Höhenverstellbar	ja

Anzahl Monitore	2
VESA 75 x 75 mm	ja
VESA 100 x 100 mm	ja
Materialgruppe	Metall
Technische Besonderheiten	Höhenverstellbar
Gewicht	5118.6 g
Verpackungshöhe	120 mm
Verpackungsbreite	240 mm
Verpackungstiefe	570 mm
Paketgewicht	5.75 kg