


# VALUE Display Adapter USB Typ C - Mini DisplayPort v1.2

<b>Artikelnummer</b>	12.99.3225
<b>Hersteller</b>	VALUE
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	12.99.3225
<b>EAN (Einzelstück)</b>	7611990150847

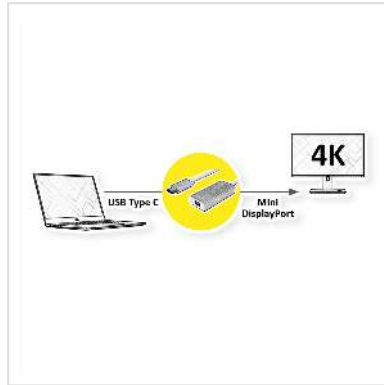

**USB 3.2 Gen 2 Typ C zu Mini DisplayPort Kabeladapter für MacBooks, Ultrabooks, Notebooks/Laptops, PCs oder andere mobile Geräte wie Smartphones oder Tablets - zum Anschluss an ein externes Display, mit Auflösungen von bis zu 3840x2160 @60Hz!**

- USB 3.2 Gen 2 Typ C zu Mini Displayport Kabeladapter
- Zum Anschluss an ein beliebiges Endgerät mit USB Typ C Schnittstelle, wie beispielsweise MacBooks oder mobile devices
- Zum Spiegeln oder Erweitern Ihres Bildschirms auf einen TV, Monitor oder Beamer/Projektor mittels passendem Kabel
- Schmale, flache Bauform und ein ansprechendes, silbernes Aluminiumgehäuse
- Maximale Auflösung: 3840x2160 @60Hz
- Keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich
- Anschlüsse: USB Typ C Stecker und Mini DisplayPort Buchse
- Kabellänge: ca. 10 cm

**Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode (DisplayPort-Alt-Modus)" vorausgesetzt**

## Technische Daten

Hersteller	VALUE
Produktgruppe	Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp	USB-DisplayPort Adapter

Farbe	silberfarben
Länge	0.1 m
Übertragungsqualität	DisplayPort v1.2
Max. Auflösung	3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Anschlüsse Seite 1 (PC)	Mini DisplayPort Buchse
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie)	USB Typ C Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses	USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	Mini DisplayPort
Seite 2 Art des Anschlusses	Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich	extern
Technische Besonderheiten	DisplayPort Version 1.2
Gewicht	22.1 g
Verpackungshöhe	10 mm
Verpackungsbreite	20 mm
Verpackungstiefe	140 mm
Paketgewicht	0.05 kg