


VALUE Portabler VGA Video-Splitter, 2fach, 250MHz

Artikelnummer	14.99.3523
Hersteller	VALUE
Hersteller-Art.-Nr.	14.99.3523
EAN (Einzelstück)	7611990192205

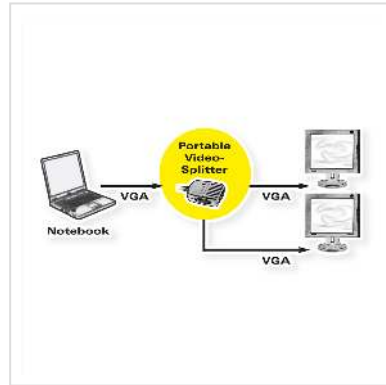

Mit diesem Videosplitter können Sie Bildschirm Inhalte gleichzeitig auf 2 Monitoren oder Projektoren sichtbar machen. Das ist ideal bei Präsentationen bzw. zu Schulungszwecken.

- Videosplitter in Kabelform (Kabellänge: 30cm)
- Zwei Monitore zeigen das gleiche Bild
- Es wird keine Software benötigt; einfach anschließen - fertig!
- VGA-Splitter: Video-Bandbreite: 250MHz
- Maximale Auflösung: 1920 x 1440 nominell
- DDC und DDC2 auf Port 1
- Kaskadierbar
- Gute Bildqualität
- Stromversorgung über USB-Kabel (USB A - DC-Hohlstecker, 0,9m) 5V DC, 500mA
- Lieferumfang: Videosplitter, Spannungsversorgungskabel

Technische Daten

Hersteller	VALUE
Produktgruppe	Splitter und Selektoren
Produkttyp	VGA-Video-Splitter
Farbe	schwarz
Lieferumfang	Videosplitter, 5 Volt - 500 mA Stromkabel (USB Stecker Typ A - DC Hohlstecker; 60cm)
Schnittstelle	VGA

Eingänge	1
Ausgänge	2
Max. Bandbreite	250 MHz
Eingänge Video	1x HD 15pol. ST
Ausgang Video	2x HD 15pol. BU
Video-Bandbreite	250 MHz
Max. Auflösung (nom.)	1920 x1440
Gewicht	161.4 g
Verpackungshöhe	65 mm
Verpackungsbreite	125 mm
Verpackungstiefe	200 mm
Paketgewicht	0.2 kg