


VALUE 4K UHD HDMI Kabel mit Repeater, 20 m

| | |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer | 14.99.3453 |
| Hersteller | VALUE |
| Hersteller-Art.-Nr. | 14.99.3453 |
| EAN (Einzelstück) | 7611990153916 |

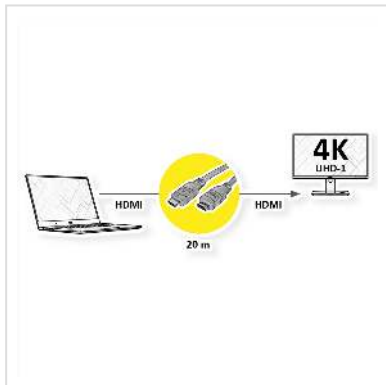

Mit diesem Kabel erreichen Sie Auflösungen mit bis zu 4K UHD (3840x2160) @60Hz auf bis zu 20m Distanz zwischen Datenquelle und -empfänger! Es ist 3D-fähig und inkl. Audio-Übertragung.

- Gesamtlänge des PC-Monitor-Abstands: 20 Meter
- Hardware-Lösung, keine Software notwendig
- In den Steckern ist ein Signal-Repeater eingebaut
- Keine externe Spannungsversorgung
- Geringe Steckerabmessungen, daher kabelkanaltauglich

Technische Daten

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Hersteller | VALUE |
| Produktgruppe | Kabel |
| Produkttyp | HDMI Ultra HD mit Ethernet Kabel |
| Farbe | schwarz |
| Länge | 20 m |
| Übertragungsqualität | HDMI Ultra High Speed (HDMI 2.0) |
| Max. Auflösung | 3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1) |

| | |
|-----------------------------|--|
| Seite 1 Typ des Anschlusses | HDMI Typ A |
| Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | HDMI Typ A |
| Seite 2 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Anwendungsbereich | extern |
| Kabelschirmung | geschirmt |
| Technische Besonderheiten | ROLINE HDMI mit Ethernet Kabel, 4K2K-tauglich, Signal-Repeater in den Steckern, kabelkanaltauglich |
| Gewicht | 1526.1 g |
| Verpackungshöhe | 80 mm |
| Verpackungsbreite | 300 mm |
| Verpackungstiefe | 300 mm |
| Paketgewicht | 1.6 kg |