
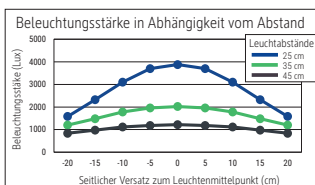
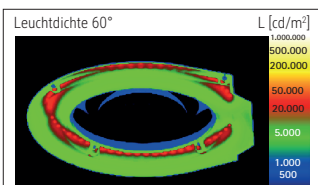


## LED-Lupenleuchte MAULviso

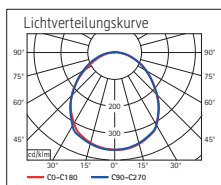

- **Stabil und solide, sehr variabel in der Einstellung**
- **Jetzt mit moderner LED-Technik und elegantem Leuchtenkopf-Design**
- **Extrem sparsam: Hohe Energieeffizienz, lange Lebensdauer der LEDs**
- **Garantiert: Null Stromverbrauch in ausgeschaltetem Zustand**
- **Robust: Kräftiger Parallelogramm-Metallarm**
- **Schattenfrei: Ringförmig angeordnete LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Ideal für präzise Arbeiten in Laboren, Werkstätten, technischen Büros, Arztpraxen. Oder im Privatbereich für Briefmarkensammler, Feinmechaniker oder als Leselupe
- 2fach-Nutzen: Lupe und funktionelle Arbeitsplatzleuchte
- Geschützt: Inklusive Schutzklappe, die Sonneneinstrahlung und Verstauben verhindert
- 3 Dioptrien-Echtglas-Linse (1,75-fache Vergrößerung), Ø 5" (12,7 cm), Linsenfläche 144 cm<sup>2</sup>
- Robuster Metallarm

Beleuchtungsstärke Leuchte:	2120 Lux bei 35 cm Abstand
Farbtemperatur je Lichtquelle:	6500 Kelvin (tageslichtweiß)
Anzahl Lichtquellen:	1
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle:	E (Spektrum A bis G)
Gewichteter Energieverbrauch je Lichtquelle:	8 kWh/1000 h
Lebensdauer je Lichtquelle (L70B50):	50000 h
Nutzlichtstrom je Lichtquelle:	935 Lumen
Material:	Kopf: Kunststoff - Arm: Metall
Maße:	Kopf: 26,5x20 cm
Bewegung:	Kopf: Neigbar, Drehbar
Position Schalter:	Leuchtenkopf

- Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar
- Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL: Keine Leuchte oder Lampe wird in unser Programm aufgenommen, wenn sie nicht intensive Tests bestanden hat. Unser Team aus den Bereichen optischer, elektronischer und mechanischer Entwicklung sowie der Fertigungstechnik gewährleistet die Sicherheit der LED-Lupenleuchte MAULviso
- 826 35: Armlänge unten 31 cm, oben 31 cm. Höhe in normaler Arbeitsstellung 40 cm. Höhenverstellbar bis 66 cm. Stabiler Standfuß aus Kunststoff, 32 x 22 cm, mit Beschwerungseinlage. Drehwinkel Standfuß 60°

- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Fuß	Kabellänge ca.	Schutzklasse	VE.	Packungsmaße/cm/VE	Gewicht (kg)
826 35 02	weiß	4002390061704	94052050	Standfuß	1,70 m	II Eurostecker	1 St.	47 x 28 x 19	6,406 kg
826 35 90	schwarz	4002390061759	94052050	Standfuß	1,70 m	II Eurostecker	1 St.	47 x 28 x 19	6,406 kg