


Skizze / Bild

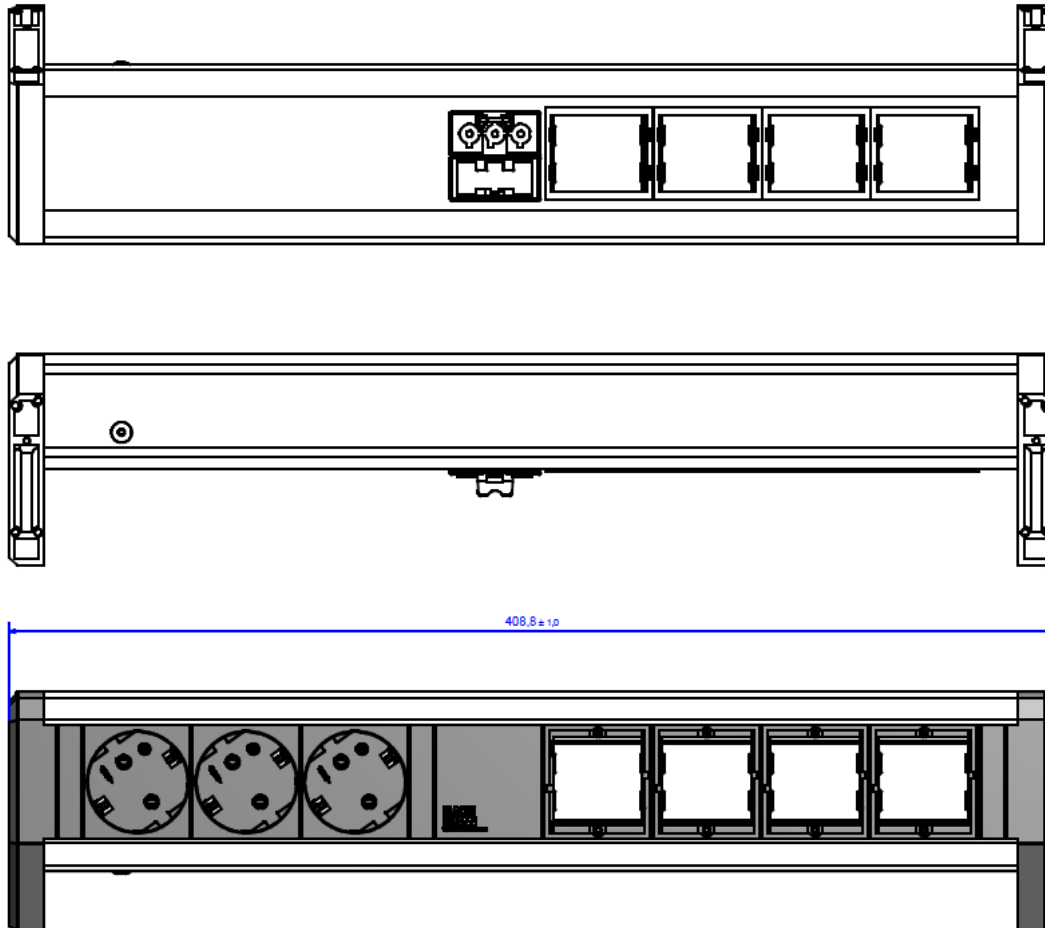

DESK 3xSchutzkontaktsteckdosen 4xABD Stromein- und ausgang GST18 Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> Nach IEC 60884, VDE 0620-1 2-polig mit Schutzkontakt, mit erhöhtem Berührungsschutz 16A/3680W, AC250V, IP20, 35° Schwarz 	DESK 3xGerman type sockets 4xcovers for custom modules power in- and output GST18 Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> According IEC 60884, VDE 0620-1 2-pole with earthing contact, incl. enhanced touch protection 16A/3680W, AC250V, IP20, 35° Black
Custom Module: <ul style="list-style-type: none"> 4x ABD für Custom Module 	Custom Module: <ul style="list-style-type: none"> 4x cover for custom modules
Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> Nicht wiederanschließbar, Endkappen genietet Stromein- und Ausgang GST18 Buchse schwarz 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> Non-rewireable, riveted endcaps Power in- and output GST18 black
Befestigung: <ul style="list-style-type: none"> Über Haltewinkel (nicht im Lieferumfang) 	Mounting: <ul style="list-style-type: none"> Via holding flanges (not in content of delivery)
Material: <ul style="list-style-type: none"> Kunststoff: PA6 GF 30 V1, Glühdraht-Prüfung bis 850°C Profil: eloxiertes Aluminium 	Material: <ul style="list-style-type: none"> Plastic: PA6 GF 30 V1, glow wire resistant up to 850°C Profile: Aluminium anodized
Abmessungen: <ul style="list-style-type: none"> 408,8x73,5x88mm 	Measurements: <ul style="list-style-type: none"> 408,8x73,5x88mm
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> In Kartonbox verpackt 	Packing: <ul style="list-style-type: none"> In carton box
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> 1x Steckdosenleiste 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> 1x socket strip