


VELCRO® Extra Thin Fastener 25m Hakenband 25m Flauschband, Haken & Flausch 20mm schwarz

Artikelnummer	25.16.6016
Hersteller	Velcro
Hersteller-Art.-Nr.	VEL-PS20016
EAN (Einzelstück)	8412355200165

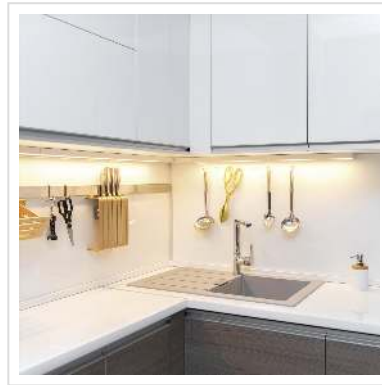

Extrudiertes Kunststoff-Klettband der Marke VELCRO®. Niedriges Profil. Selbstklebendes Klettband für eine Vielzahl von Oberflächen (Aluminium, Edelstahl, Glas, Sperrholz, Polyester, Polyethylen und Polypropylen). Niedrige Temperaturresistenz des Klebebandes. Nicht kompatibel mit PVC-Vinyl. Hohe Anfangshaftkraft.

- MATERIAL: Polypropylen Polyamid
- ZYKLUSDAUER: Mittel
- HAFTKRAFT: 2 N/cm
- SCHUBSPANNUNG: 30 N/cm²
- SPANNUNG: 10 N/cm²
- KLEBER BETRIEBSTEMPERATUR: -15°C bis +60°C
- KLEBER VERWENDUNGSEMPFEHLUNGEN Optimale Temperatur zwischen 18°C und 20°C, Relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60%

VELCRO® Professional Series

Die Befestigungssysteme für die Bauindustrie der Marke VELCRO® sind eine „grüne“ Alternative für Hersteller, Architekten und Baufirmen und können bei der Zertifizierung nach ökologischen Wertungssystemen helfen (z. B. Green Building Rating System). Mit diesen Befestigungslösungen lassen sich der Einsatz flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) einschränken, Klebstoffausgasungen verhindern und Baustellenmüll reduzieren, während gleichzeitig der Installationsaufwand sinkt. Die Befestigungssysteme für die Bauindustrie der Marke VELCRO® erfordern nur wenig Werkzeuge, lassen sich einfach austauschen und neu platzieren, verhüten Schäden an der Gebäudehülle, sind für einen weiten Bereich an

Temperaturen und Witterungsbedingungen geeignet und steigern die Produktivität und senken die Arbeitskosten.

Hinweis: Abbildung ähnlich

Technische Daten	
Hersteller	Velcro
Produktgruppe	Klettbänder / Kabelbinder
Produkttyp	Klettband
Farbe	schwarz
Länge	25 m
Materialgruppe	Polypropylen
Betriebstemperatur min.	-15 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
Breite	20 mm
Gewicht	700 g
Verpackungshöhe	230 mm
Verpackungsbreite	230 mm
Verpackungstiefe	70 mm
Paketgewicht	0.639 kg