


ROLINE GOLD USB Typ C - DisplayPort Adapterkabel, v1.2, ST/ST, 1 m

Artikelnummer	11.04.5848
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	11.04.5848
EAN (Einzelstück)	7630049613140

roline
Designed for Professionals

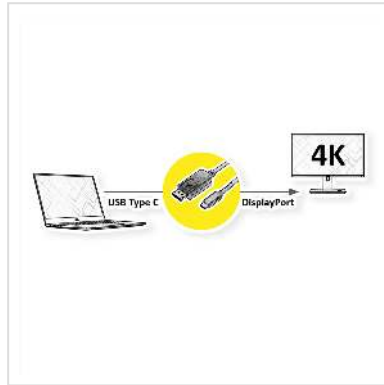

Dieses Adapterkabel ermöglicht es Ihnen, das Display Ihres Geräts mit USB Typ C Anschluss auf einen Displayport fähigen Monitor oder Projektor zu spiegeln oder zu erweitern - mit einer maximalen Auflösung in Höhe von 4096x2560 @60Hz!

- USB Typ C zu DisplayPort Kabeladapter für z.B. MacBook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC
- Anschlüsse: Displayport-Stecker und Typ C Stecker
- Unterstützt Displayport Version 1.2 für eine höhere Auflösung, höhere Bildwiederholraten und größere Farbtiefe
- Vergoldetes Metallsteckergehäuse für verbesserte Abschirmung
- Das robuste Nylonschutzgeflecht schützt das HDMI Kabel effektiv und setzt es optisch in Szene

ROLINE GOLD - Topqualität ohne Kompromisse!

Kabel in ROLINE GOLD-Qualität verfügen über hochwertige Steckergehäuse und vergoldete Steckkontakte mit bis zu zweifacher Abschirmung für eine bessere Signalqualität auch bei hohen Steckzyklen. Der Nylonmantel in gold/schwarz sorgt für eine bessere Stabilität und verleiht dem Kabel eine außergewöhnliche Optik.

- Konform zu DP v1.2 (max. 4096 x 2560 @60Hz)

Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode (DisplayPort-Alt-Modus)" vorausgesetzt

Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp	USB-DisplayPort Adapter
Farbe	schwarz / gold
Länge	1 m
Max. Auflösung	4096 x 2560 @60Hz (4K)
Anschlüsse Seite 1 (PC)	USB Typ C
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie)	DisplayPort
Seite 1 Typ des Anschlusses	USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	DisplayPort
Seite 2 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich	extern
Technische Besonderheiten	DisplayPort Version 1.2
Gewicht	44.3 g
Verpackungshöhe	50 mm
Verpackungsbreite	200 mm
Verpackungstiefe	250 mm
Paketgewicht	0.06 kg