


### NewStar FPMA-D1330WHITE - Tischhalterung (einstellbarer Arm)

Produktbeschreibung: NewStar FPMA-D1330WHITE -  
Tischhalterung für LCD-Display  
(einstellbarer Arm) - weiß - Bildschirmgröße:  
25.4-76 cm (10"-30")

Gruppe: AV-Möbel  
Hersteller: NewStar  
Hersteller Artikel Nr: FPMA-D1330WHITE  
EAN: 8717371444464

#### Marketing:

Die NewStar Tischhalterung, das Modell FPMA-D1330WHITE, ist ein Neig-, Schwenk- und drehbare Tischhalterung für Flachbildschirme bis 30" (76 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl für platzsparende Platzierung auf Schreibtischen mit einer Tischklemme oder Tischplattenbohrung. NewStars Neig- (15°), dreh- (360°) und schwenkbare (180°) Technologie ermöglicht es die Halterung auf jedem Betrachtungswinkel zu ändern, um von den vollen Umfang der Möglichkeiten des Flachbildschirms, zu profitieren. Die Halterung ist manuell höhenverstellbar von 0 bis 40 Zentimetern und Tiefen einstellbar von 4 bis 43 Zentimetern. Eine einzigartige Kabelführung verdeckt und führt Kabel von der Halterung zum Flachbildschirm. Verstecken Sie Ihre Kabel um den Arbeitsplatz schön und ordentlich zu halten. Durch eine ergonomische Halterung können Nacken- und Rückenbeschwerden vermieden werden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich. NewStar FPMA-D1330WHITE hat drei Drehpunkten und eignet sich für Bildschirme bis 30" (76 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkts ist für Bildschirme je 9 kg. Die Tischhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA 75x75 oder 100x100 mm Lochmuster. Verschiedene andere Lochmuster können, unter Verwendung von NewStars VESA Adapterplatten, abgedeckt werden.

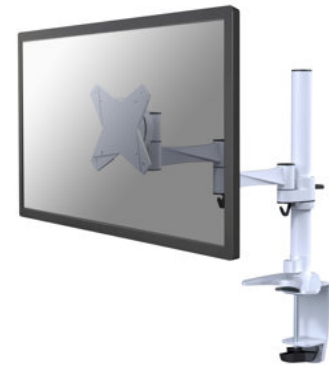

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	NewStar FPMA-D1330WHITE - Tischhalterung (einstellbarer Arm)
Produkttyp	Tischhalterung (einstellbarer Arm)
Einstellbare Tiefe	4-43 cm
Einstellbare Höhe	0-40 cm
Neigung	15°
Schwenken	180°
Anheben	40 cm
Rotation	360°
Anpassungen	Neigung, schwenken, Drehung
Empfohlene Verwendung	LCD-Display



## Produktdatenblatt

Empfohlene Display-Größe	25.4-76 cm (10"-30")
VESA-Halterung	100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht	9 kg
Farbe	Weiß

### Ausführliche Details

#### Allgemein

Einstellbare Tiefe	4-43 cm
Einstellbare Höhe	0-40 cm
Farbe	Weiß

#### Möbel für audiovisuelle Geräte

Typ	Tischhalterung
Design	Einstellbarer Arm
Empfohlene Verwendung	LCD-Display
VESA-Halterung	100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung	Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe	25.4-76 cm (10"-30")
Neigung	15°
Schwenken	180°
Anheben	40 cm
Rotation	360°
Anpassungen	Neigung, schwenken, Drehung
Max. Ladegewicht	9 kg
Funktionen	Drehturm, Schwenkeinstellung

