

Produktdatenblatt


ASUS ZenScreen MB16AC - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 39.6 cm (15.6")

Produktbeschreibung: ASUS ZenScreen MB16AC - LED-Monitor - 39.6 cm (15.6") - tragbar - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 220 cd/m² - 5 ms - USB - Dunkelgrau

Gruppe: Monitore
 Hersteller: ASUS
 Hersteller Artikel Nr: 90LM0381-B01170
 EAN: 4712900508000

Marketing:

Eine hybride USB-Schnittstelle kann für die Strom- und Videoübertragung von einem Host-Gerät über ein einfaches Kabel verwendet werden. Die Schnittstelle ist mit allen Notebooks kompatibel, die mit einem USB-Typ-C- oder Typ-A-Anschluss ausgestattet sind.

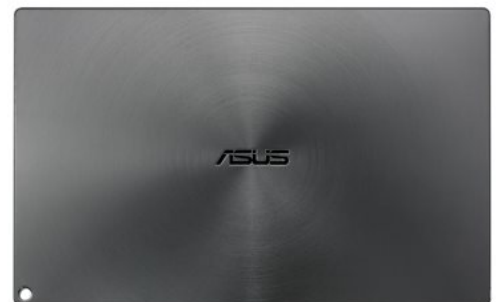

| Hauptmerkmale | |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | ASUS ZenScreen MB16AC - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 39.6 cm (15.6") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 39.6 cm (15.6") |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
| Pixelpitch | 0.179 mm |
| Helligkeit | 220 cd/m ² |
| Kontrast | 800:1 (dynamisch) |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Farbunterstützung | 262.000 Farben |
| Eingangsanschlüsse | USB |
| Farbe | Dunkelgrau |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 35.97 cm x 0.8 cm x 22.64 cm |
| Gewicht | 800 g |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
| Kennzeichnung | UL, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, UkrSEPRO, RCM, CU-EAC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification |

Ausführliche Details

Allgemein

Produktdatenblatt

| | |
|---------------------------------------|--|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Diagonalabmessung | 39.6 cm (15.6") |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
| Pixelpitch | 0.179 mm |
| Helligkeit | 220 cd/m² |
| Kontrast | 800:1 (dynamisch) |
| Farbunterstützung | 262.000 Farben |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Vertikale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED |
| Besonderheiten | Glänzend, ASUS Splendid Video Preset Mode, 45% NTSC Farbskala, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, Slim Design, Low Blue Light Mode, automatische Drehung, Blaulichtfilter-Technologie |
| Farbe | Dunkelgrau |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 35.97 cm x 0.8 cm x 22.64 cm |
| Gewicht | 800 g |
| Konnektivität | |
| Schnittstellen | USB-C |
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale | Flimmerfreie Technologie |
| Zubehör im Lieferumfang | Tragetasche mit Display-Ständer, ZenScreen Stift |
| Enthaltene Kabel | 1 x USB-C Kabel ; 1 x USB-C auf USB-A Adapter |
| Kennzeichnung | UL, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, UkrSEPRO, RCM, CU-EAC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
| Stromversorgung | |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 8 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0 Watt |
| Software / Systemanforderungen | |
| Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 |
| Umweltschutzstandards | |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |

