


VALUE USB Typ C Dockingstation, HDMI 4K, 3x USB Typ A, Gigabit Ethernet, grau

Artikelnummer	12.99.1043
Hersteller	VALUE
Hersteller-Art.-Nr.	12.99.1043
EAN (Einzelstück)	7630049616196

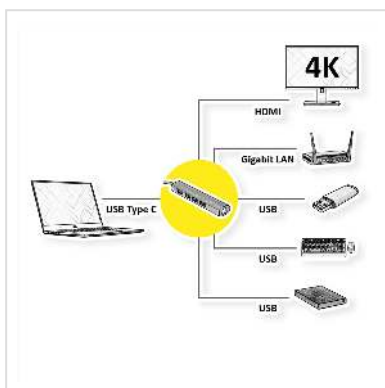

Die Docking Station mit USB Typ C Anschluss wird für Macbooks, Ultrabooks, Notebooks/Laptops oder mobile devices geliefert und bietet eine schnelle und einfache Verbindung zu den Peripheriegeräten am Arbeitsplatz - einschließlich HDMI mit Auflösungen von bis zu 3840x2160 @30Hz! Sie bietet außerdem einen 3-Port USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Hub und Gigabit Ethernet.

- Plug & Play
- Schmales, längliches Gehäuse aus grauem Aluminium

Verbindung zum Gerät:

- 1x USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Typ C

Anschluss für Peripheriegeräte:

- 1x HDMI Videoausgang: Spiegeln oder erweitern Sie Ihren Bildschirm auf einen TV-Bildschirm, Monitor oder Beamer/Projektor - mit bis zu 3840x2160 @30Hz!
- 3-Port USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Hub mit Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s - zum Anschluss von Tastatur/Maus, aber auch für Datenträger wie HDDs/SSDs oder einfach für USB-Sticks
- 1x RJ45 für Gigabit Ethernet

Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode (DisplayPort-Alt-Modus)" vorausgesetzt

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie

USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Technische Daten

Hersteller	VALUE
Produktgruppe	Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp	Notebook-Docking-Station
Farbe	grau
Anschlüsse Seite 1 (PC)	USB-C
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie)	1x HDMI, 3x USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Typ A, 1x RJ45
Seite 1 Typ des Anschlusses	USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	HDMI Typ A USB 3 Typ A RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses	Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich	extern
Gewicht	54.5 g
Verpackungshöhe	70 mm
Verpackungsbreite	180 mm
Verpackungstiefe	140 mm
Paketgewicht	0.02 kg