

Produktdatenblatt


Thermaltake Water 3.0 Riing RGB 360 Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem

Produktbeschreibung: Thermaltake Water 3.0 Riing RGB 360 - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - (für: LGA1156, AM2, AM2+, LGA1366, AM3, LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1, FM2, LGA1150, LGA2011-3, LGA1151) - Kupfer - 120 mm

Gruppe: Systemzubehör
 Hersteller: Thermaltake
 Hersteller Artikel Nr: CL-W108-PL12SW-A
 EAN: 4717964403124

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

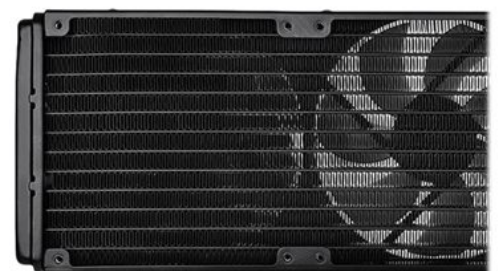

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Thermaltake Water 3.0 Riing RGB 360 Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Produkttyp	Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Packungsinhalt	Lüfter-Controller
Kompatibilität	LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket
Kühlermaterial	Kupfer
Gebälseanzahl	Dreifach
Lüfterdurchmesser	120 mm
Gebälsehöhe	25 mm
Drehgeschwindigkeit	800-1500 U/min
Luftstrom	37.6-69 m³/h (22,1 - 40,6 CFM)
Geräuschpegel	18.5 - 26.4 dBA
Netzanschluss	Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung	12 V
Merkmale	PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), 12 LEDs (256 RGB-Farben)
Gewicht	1.32 kg

Ausführliche Details	
Allgemein	
Produkttyp	Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Packungsinhalt	Lüfter-Controller
Gewicht	1.32 kg

Produktdatenblatt

Kühlkörper und Lüfter	
Kompatibel mit	LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket
Sicherheitskabelschloss	
Kühlmaterial	Kupfer
Gebälseanzahl	3
Lüfterdurchmesser	120 mm
Gebälsehöhe	25 mm
Drehgeschwindigkeit	800-1500 U/min
Luftstrom	37.6-69 m³/h (22,1 - 40,6 CFM)
Luftdruck	0.57-2.01 mm
Geräuschpegel	18.5 - 26.4 dBA
Geräusch- und Leistungsdetails	18.5 dBA / 37.6 m³/h (22,14 CFM) bei 800 U/min 26.4 dBA / 69 m³/h (40,6 CFM) bei 1500 U/min
Netzanschluss	Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung	12 V
Nennstrom	0.3 A
Merkmale	PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), 12 LEDs (256 RGB-Farben)
Verschiedenes	
Montagekit	Mitgeliefert

