


A	Hersteller			Hannspree
B	Modellname			HT273HPB
C	Energy Efficiency Class			A
D	Sichtbare Bildschirm- diagonale	E	cm	68,6
		F	Inch	27
G	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (W)			29
H	Jährlicher Energieverbrauch (kWh)*			42
J	Leistungsaufnahme im Bereitschafts- Zustand (Stand-by) (W)			0,20
K	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)			0,14
L	Bildschirmauflösung	Pixel		1.920 x 1.080

\*Jährlicher Energieverbrauch berechnet auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Displays an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Bildschirms ab.

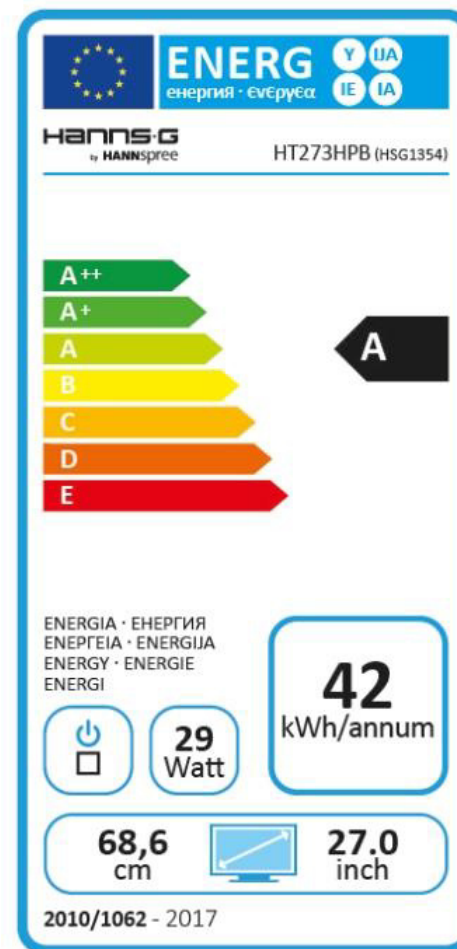

## HT 273 HPB

27" / 68,58 cm Diagonal  
LED Backlight – Format 16:9

- 27" Touch Monitor
- 10-Punkt Touch
- 178° / 178° Extrem weiter Sichtwinkel
- 1920 x 1080 Full HD Auflösung
- Seitenverhältnis 16:9
- Hartglas Schutz (Härte ≥ 7H)
- 80,000,000:1 Kontrast, Aktiv
- HDMI + VGA Eingänge
- Eingebaute Stereo-Lautsprecher
- Ergonomischer Standfuß
- Neigungswinkel: 10° ~ 55°
- VESA Halterung 100x100 mm
- Ausrichtung: Quer- und Hochformat



27" / 68,58 cm

Artikelnr.: HT 273 HPB

### GRÖßE, AUFLÖSUNG



27" 16:9  
Seitenverhältnis



Full HD  
1920 x 1080

### KONNEKTIVITÄT, LAUTSPRECHER



HDMI  
VGA



Eingebaute  
Stereo-  
Lautsprecher

### BETRACHTUNGSWINKEL, VESA



178° Extrem weiter  
Betrachtungswinkel



VESA  
Wandmontage

### TOUCH DISPLAY, EIGENSCHAFTEN



10  
Punkte  
Touch



USB  
Link




7H Ober-  
fläche



Verst.  
Fuß

Bildschirmgröße	68,58cm / 27" Diagonale
Panel Typ	TFT – LED Backlight
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung (H x V)	1920 x 1080 Full HD
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup> (Panel) – 258 cd/m <sup>2</sup> (Monitor)
Kontrast (Typ.)	1.000:1 (Typisch)
Kontrast (Aktiv)	80.000.000:1 (Aktiv)
Sichtwinkel L/R; U/D	178° H – 178° V (CR >10)
Reaktionszeit	8 msec (Typisch)
Pixel Abstand	0,311 (H) x 0,311 (V) mm
Touch Typ	Projizierte Kapazitive Technologie – 10 Punkt Touch
Display Farben	16.7M Farben
Zeilenfrequenz	31 ~ 80 kHz
Bildfrequenz	56 ~ 75 Hz
Max Display Frequenz	1920 x 1080 @ 60Hz
Eingänge 1	D-Sub (VGA)
Eingänge 2	HDMI
Eingänge 3	-
Eingebaute Lautsprecher	Ja, 2W x 2; Earphone Audio Out x 1
Energieverbrauch	An: 28,65W; Stand-by: 0,20W; Aus: 0,14W
AC Leistungsbereich	Externe Stromversorgung. Input: AC 100 ~ 240 Volt; 50 ~ 60 Hz. Output: 12V – 3A
Produktmaße	653,2 x 52,1 x 410,7 mm (W x D x H)
Packmaße	720 x 144 x 525 (W x D x H)
Netto-/Bruttogewicht	7,1 Kgs / 8,36 Kgs
Blende & Color Plan	Blende / Arm / Boden / hintere Abdeckung: matt

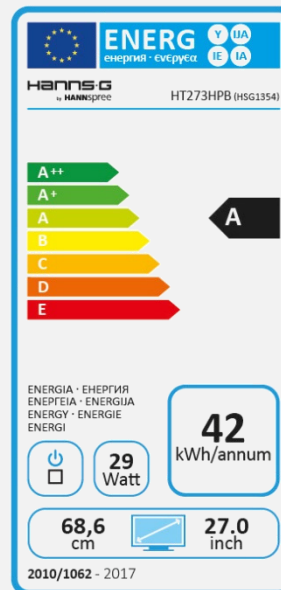

VESA Wandhalterung	100 x 100 mm
Monitor Fuß	Höhenverstellbarer Fuß ("Buch" Typ)
Neigung / Kensington Sperre	10° ~ 55° / Ja
Display Schutz	Dicke 2,0 mm
Härte / Transmission	≥7H Gehärtete Panel Oberfläche / ≥85%
Bedienelemente	Menü, Bri (+), Vol (-), Input/Enter, Power
Farben	Warm, Natur, Kühl, Benutzerdefiniert
Preset Modus	PC , Kino, Landschaft, ECO Modus
Bildschirmanzeige	12 OSD Sprachen
Zubehör	Stromkabel (1,5m); HDMI Kabel (1,5m); USB Kabel (1,8m); Garantieschein; Anleitung Schnellstart
Ausrichtung	Quer- und Hochformat

Lieferant	HANNSpree
Modell Name	HT273HPB
Energie Effizienzklasse	A
Bildschirmgröße (Zentimeter)	68,58
Bildschirmgröße (Zoll)	27,00
Energieverbrauch bei Betrieb (W)	29
Jährlicher Energieverbrauch* (kWh)	42
Energieverbrauch in Stand-by Modus (W)	0,20
Energieverbrauch Offline (W)	0,14
Bildschirmauflösung	1920 x 1080

Artikelnummer:  
HT 273 HPB

4 711404 020988 >

\* Energy consumption XYZ kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

# GARANTIE

Vielen Dank, dass Sie ein Produkt von Hannspree erworben haben. Mit Ihrer Wahl haben Sie sich für ein Produkt von ausgezeichneter Qualität und sehr persönlichem Stil entschieden. An diesem Produkt werden Sie noch viele Jahre Freude haben. Ein Gerät mit einem so individuellen Design gibt es nur von Hannspree. Bitte bewahren Sie diese Anleitung für eine eventuelle spätere Verwendung auf.

In dieser Anleitung finden Sie:

- ◆ Informationen über Ihr Produkt
- ◆ Informationen zur Garantieabwicklung
- ◆ Häufig gestellte Fragen und Antworten
- ◆ Serviceadressen
- ◆ Registrierungskarte

Die Registrierung ist ein wichtiger Prozess, der uns hilft, Ihnen schnell und präzise Updates oder Unterstützung für Ihr Produkt zu geben. Ihre zur Verfügung gestellten Informationen werden ausschließlich von Hannspree verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Zur Registrierung verwenden Sie bitte die beiliegende Produktregistrierungskarte oder wenden Sie sich an unser Callcenter:

0800 700 55 80 (\* Kostenlos aus deutschem Netz)

Oder senden Sie eine Email an:

[Info@hannspreeservice.eu](mailto:Info@hannspreeservice.eu)

Unser Ziel ist es, uns noch besser an Ihren Bedürfnissen zu orientieren, die Produktqualität ständig zu verbessern und Ihnen einen optimalen Service anzubieten.

Herzlichen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Hannspree entschieden haben.

- HANNspree Tablets PC's, Computing Produkte und Peripherie haben 2 Jahre Garantie auf das Produkt von Beginn des Kaufdatums.

- HANNspree Monitore haben 3 Jahre Garantie auf das Produkt von Beginn des Kaufdatums.
- HANNspree Touch Monitore haben 2 Jahre Garantie auf das Produkt von Beginn des Kaufdatums.
- HANNspree Open Frame Touch Displays, System Displays, Projekt basierende Modelle: Erfragen und besprechen Sie die Garantie Bedingungen bitte mit Ihrem Ansprechpartner.

### **Garantieleistungen und –bedingungen von Hannspree Europe GmbH**

Hannspree Europe GmbH (nachstehend genannt als Hannspree Europe GmbH (nachstehend genannt als „Hannspree“) oder dessen autorisierte Vertreter gewährleisten, dass das gelieferte Produkt frei von Material- und Herstellungsfehlern ist. Falls dies nicht der Fall sein sollte, erklärt sich Hannspree bereit, diese Fehler unter den folgenden Garantiebedingungen zu beseitigen

1. Der Garantiezeitraum beginnt ab dem Kaufdatum. Der Kaufbeleg oder sonstige Kaufnachweise müssen vorgelegt werden, um die Garantieleistungen in Anspruch nehmen zu können. Kunden, die derartige Belege oder Nachweise nicht vorlegen können, wird eine Gebühr für den geleisteten Service in Rechnung gestellt..
2. Sofern das an uns zur Reparatur zurückgegebene Produkt nicht unter unsere Garantiebedingungen fällt, wird HANNspree dem Endkunden/Besitzer die Kosten für das Austauschprodukt sowie die entstandenen Service- und Transportkosten in voller Höhe in Rechnung stellen.
3. Die Garantie für jegliche ersetzte oder reparierte Produkte oder Komponenten beträgt neunzig (90) Tage ab Lieferung. Alle Teile, die innerhalb des Garantiezeitraums ersetzt werden, sind Eigentum von Hannspree. Hannspree hat das Recht, mit den Teilen auf die Art und Weise umzugehen, wie es sie für angemessen hält.
4. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf TVs, die durch Missbrauch, Nachlässigkeit, Unfall, Feuer, Blitzschlag, Überschwemmung, physikalische Beschädigungen, unsachgemäße Wartung und Installation und nicht autorisierte Einstellungen/Modifikationen/Reparatur beschädigt wurden.
5. Die Garantie erlischt, wenn die Seriennummer oder andere Identifikationsmerkmale des Produktes entfernt, verändert, beschädigt oder unleserlich gemacht wurden.
6. Von dieser Garantie AUSGESCHLOSSEN sind Verbrauchsgüter wie z.B. Batterien, Glühlampen, usw. Alle anderen Teile werden von dieser Garantie umfasst.

7. Wenn die Anzahl der im jeden Display gefundenen Pixelfehler geringer ist als die bei Herstellung gewährleistete Anzahl, hat Hannspree Europe GmbH das Recht, den Service zu verweigern oder Gebühren für jegliche Serviceleistungen vom Kunden zu verlangen.

8. Hannspree haftet nicht für Verdienstaussfall, Betriebsunterbrechungen etc., die durch Ausfall des Gerätes bedingt sind. Die Haftung von Hannspree ist beschränkt auf die Kosten der Reparatur bzw. Ersatz des defekten Gerätes.

9. Ausschließlich Hannspree ist befugt, den hier genannten Garantiebedingungen zuzustimmen. Alle von anderen genannten expliziten oder impliziten Garantiebedingungen sind ungültig. Der Inhalt dieser Garantiebedingungen kann jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

10. LCD TVs, die von Hannspree in Europa verkauft werden, unterliegen diesen Garantiebedingungen.

Die eingeschränkten Garantiebedingungen von Hannspree gelten nur innerhalb der europäischen Union und EFTA (Schweiz, Lichtenstein, Norwegen, Island).