

## Produktdatenblatt


### Elo Desktop Touchmonitors 1717L AccuTouch - LED-Monitor - 43.2 cm (17")

Produktbeschreibung: Elo Desktop Touchmonitors 1717L  
AccuTouch - LED-Monitor - 43.2 cm (17") -  
Touchscreen - 1280 x 1024 - 250 cd/m<sup>2</sup> -  
800:1 - 5 ms - VGA - Schwarz

Gruppe: Monitore  
Hersteller: Elo Touch Solutions  
Hersteller Artikel Nr: E877820  
EAN: 5712505510162,7411493344404

#### Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

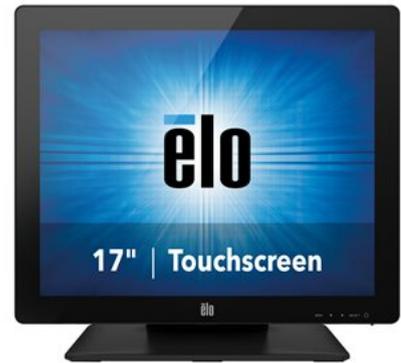

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Elo Desktop Touchmonitors 1717L AccuTouch - LED-Monitor - 43.2 cm (17")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 43.2 cm (17") - Touchscreen
Leistungsmerkmale	Touchscreen
Seitenverhältnis	5:4
Native Auflösung	1280 x 1024 bei 75 Hz
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	800:1
Reaktionszeit	5 ms (tr - tf)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	VGA
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	39.2 cm x 21.5 cm x 36.1 cm
Gewicht	5.4 kg
Lokalisierung	Weltweit
Kennzeichnung	UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, S Mark, China RoHS

Ausführliche Details	
<b>Allgemein</b>	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	43.2 cm (17")
Seitenverhältnis	5:4
Native Auflösung	1280 x 1024 bei 75 Hz

## Produktdatenblatt

Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Helligkeit mit Touchscreen	200 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	800:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms (tr - tf)
Vertikale Bildwiederholrate	56 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	31.5 - 80 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+85 / -85
Vertikaler Betrachtungswinkel	+80 / -80
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Steuerelemente und Einstellungen	Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Schärfe, Farbausgleich, Farbtemperatur, Phase, Uhr, Aspect Control
OSD-Sprachen	Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch
Besonderheiten	AccuTouch Five-Wire Resistive, Touchscreen
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	39.2 cm x 21.5 cm x 36.1 cm - mit Fuß
Gewicht	5.4 kg
<b>Eingang</b>	
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Resistiv
<b>Konnektivität</b>	
Schnittstellen	Seriell   USB   VGA
<b>Mechanisch</b>	
VESA-Halterung	75 x 75 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), AccuTouch Five-Wire Resistive Touch-Technologie
MTBF	50,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, S Mark, China RoHS
Lokalisierung	Weltweit
<b>Stromversorgung</b>	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	20 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.4 Watt
Energiverbrauch Sleep	1.8 Watt
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)