


VALUE LWL-Kabel 50/125µm OM3, LC/LC, Low-Loss-Stecker, türkis, 15 m

| | |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer | 21.99.8826 |
| Hersteller | VALUE |
| Hersteller-Art.-Nr. | 21.99.8826 |
| EAN (Einzelstück) | 7630049616837 |

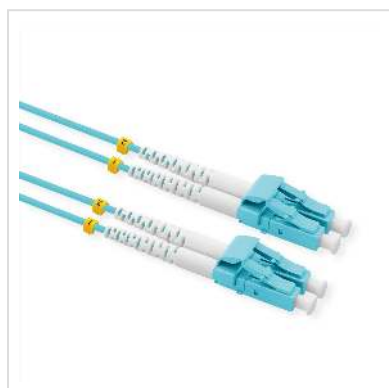

VALUE LWL-Patchkabel in OM3-Qualität für hoch performante LWL-Verkabelung in bester VALUE-Qualität.

- Mit Sicherheit in die Zukunft! Die OM3-Faserqualität und Stecker mit besonders niedriger Einfügedämpfung sichern eine hervorragende Übertragungsqualität auch bei sehr hohen Bandbreiten.
- Die Kabel, mit "Low-Loss"-Steckern konfektioniert, erzielen besonders gute Werte bei Einfügedämpfung und Reflexion. Zum Vergleich:
 - Typische Dämpfung eines Standard-LC-Steckers: 0,5 dB
 - Typische Dämpfung eines Low-Loss-LC-Steckers: 0,15 dB
- Diese Kabel werden als Duplex-Kabel mit dem Fasertyp 50/125 µm geliefert
- Farbe: türkis

Technische Daten

| | |
|---------------|--------------------|
| Hersteller | VALUE |
| Produktgruppe | Fiber Optic Kabel |
| Produkttyp | LWL-Patchkabel OM3 |
| Farbe | türkis |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Länge | 15 m |
| Anzahl Fasern | 2 |
| Aderaufbau | Kompaktader |
| Kabeltyp | Duplexkabel |
| Aussenkabel | nein |
| Faserquerschnitt | 50/125µm OM3 |
| Anschlüsse | LC / LC |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | LC |
| Stecker Seite 1 Ferrule | low loss |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | LC |
| Stecker Seite 2 Ferrule | low loss |
| Aramid Zugentlastung | ja |
| Aussen-Ø Kabel | 2 x 4 mm |
| Aussenmantel Kabel | LSOH |
| Kabel LSOH | ja |
| Gewicht | 111.6 g |
| Verpackungshöhe | 10 mm |
| Verpackungsbreite | 80 mm |
| Verpackungstiefe | 80 mm |
| Paketgewicht | 0.02 kg |