


LED-Standleuchte MAULsirius colour vario sensor, dimmbar

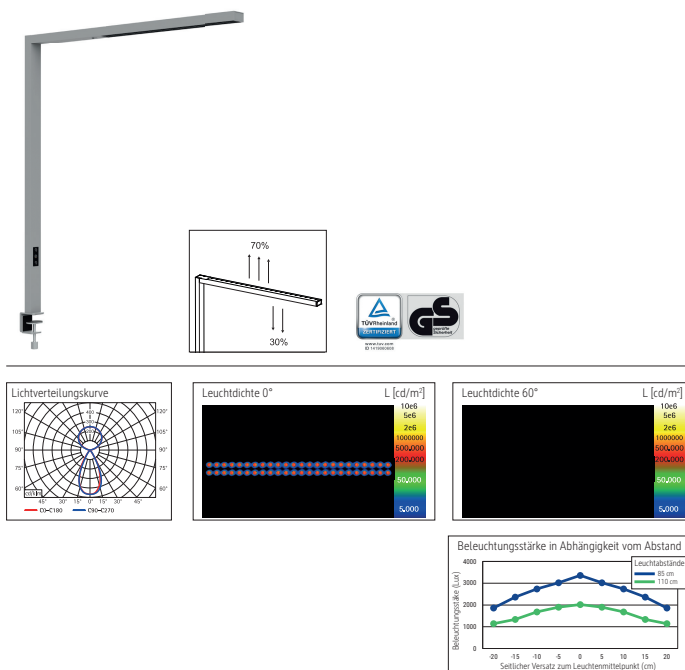

- **Hochwertige Aluminium-Designleuchte mit modernem Lichtmanagement**
- **Konstantlichtregelung durch Bewegungs- und Tageslichtsensor**
- **Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke stufenlos einstellbar z. B. nach Tageszeit**
- **Dimmer stufenlos einstellbar je nach individuellen Bedürfnissen**
- **Augen schonend: Optimale Entblendung auf UGR <6 für ermüdungsfreies Sehen**
- **Getrennt steuern: Direktes Licht für Arbeitsfläche und indirektes für Raumbelichtung, Abstrahlung nach oben 70 % und nach unten 30 %**
- **GS-Zeichen, Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- **Besonders leistungsstark: Hohe Beleuchtungsstärke, hoher Lichtstrom Wert**
- **Langer Leuchtenkopf für optimale Ausleuchtung des Arbeitsplatzes direkt von oben**
- **Biologisch wirksame Lichtkonzepte unterstützen, z. B. für erhöhte Aufmerksamkeit**
- **Garantiert: Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand**
- **Bewegungssensor: Dimmt das Licht automatisch nach 30 Min. ohne Bewegungserkennung, Abschaltung nach weiteren 30 Min. ohne Bewegungserkennung**
- **Tageslichtsensor: Lichtabgabe der Leuchte verändert sich je nach Beleuchtungsniveau**
- **Leuchtenkopf mit eingebauten Micro-Reflektoren**
- **Schweiz: Auch erhältlich mit Adapter. Bitte Art.-Nr. ergänzen mit dem Kürzel .CH**

Beleuchtungsstärke Leuchte:	Nach oben: 2560 Lux bei 85 cm Abstand, 1440 Lux bei 110 cm Abstand - Nach unten: 3360 Lux bei 85 cm Abstand, 2020 Lux bei 110 cm Abstand
Farbtemperatur je Lichtquelle:	Nach unten: 3000 Kelvin (warmweiß) bis 5700 Kelvin (tageslichtweiß), Nach oben: 3000 Kelvin (warmweiß) bis 5700 Kelvin (tageslichtweiß)
Anzahl Lichtquellen:	2
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle:	F (Spektrum A bis G), E (Spektrum A bis G)
Gewichteter Energieverbrauch je Lichtquelle:	27 kWh/1000 h, 52 kWh/1000 h
Lebensdauer je Lichtquelle (L70B50):	20000 h, 20000 h
Nutzlichtstrom je Lichtquelle:	2933 Lumen, 6951 Lumen
Material:	Säule: Aluminium
Maße:	Säule: 3,5x6,4 cm - Kopf: 102x6,4 cm
Position Schalter:	Säule

- Von jedem als angenehm empfunden: Kombinierte Arbeitsplatzbeleuchtung mit direktem und indirektem Licht, effizient und ausgewogen
- Hohe Lichtqualität, unabhängig von natürlicher oder künstlicher Umgebungsbeleuchtung
- Individuelle Einstellung der Raum- und Arbeitsplatzbeleuchtung nach den Bedürfnissen des Einzelnen und dessen Tätigkeiten
- Info UGR: <6 ist ein äußerst geringer Wert, (<10 keine bewusste Wahrnehmung von Blendung), hier u.a. erreicht, weil die besonders tief eingebauten LEDs einzeln mit einem Blendschutz versehen wurden
- Keine störenden Nebengeräusche & kein Flimmern, das Licht startet sofort und flackerfrei
- Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar
- Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL: Keine Leuchte oder Lampe wird in unser Programm aufgenommen, wenn sie nicht intensive Tests bestanden hat. Unser Team aus den Bereichen optischer, elektronischer und mechanischer Entwicklung sowie der Fertigungstechnik gewährleistet die Sicherheit der LED-Standleuchte MAULsirius colour vario sensor, dimmbar.
- 825 93: Stabiler Klemmfuß aus Stahl, Klemmweite 1,5 bis 9,5 cm. Oberflächenschonende Unterseite mit Filzbeschichtung. Höhe Leuchte ca. 120 cm. Bequeme Touchpanel-Bedienung an Säule, Höhe ab Klemme ca. 20,5 cm. Ideal für den Einsatz an höhenverstellbaren Tischen
- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Fuß	Kabellänge ca.	Schutzklasse	VE.	Packungsmaße/cm/VE	Gewicht (kg)
825 93 95	silber	4002390075404	94052040	Klemmfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	1 St.	143 x 25 x 12,5	6,777 kg