
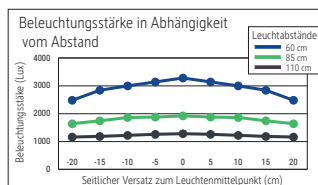
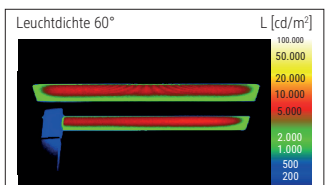
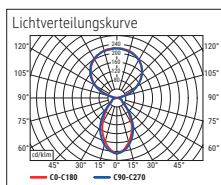


LED-Standleuchte MAULjuvis sensor, dimmbar

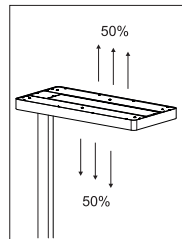

- **Energiesparend und komfortabel: Konstantlichtregelung durch Bewegungs- und Tageslichtsensor**
- **Stufenlos einstellbarer Dimmer je nach Tätigkeit und individuellen Bedürfnissen**
- **Von jedem als angenehm empfunden: Kombinierte Arbeitsplatzbeleuchtung direkt/indirekt**
- **Abstrahlung nach oben ca. 50 % und nach unten ca. 50 %**
- **2fach Nutzen: Direktes Licht für Arbeitsfläche und indirektes für Raumbelichtung**
- **Hohe Energieeffizienz: Moderne LED-Technik**
- **GS-Zeichen, Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- **Garantiert: Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand**
- **Bewegungssensor: dimmt das Licht automatisch nach 30 Min. ohne Bewegungserkennung, Abschaltung nach weiteren 30 Min. ohne Bewegungserkennung**
- **Tageslichtsensor: Lichtabgabe der Leuchte verändert sich je nach Beleuchtungsniveau im Innenraum**
- **Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar**
- **Schweiz: Auch erhältlich mit Adapter. Bitte Art.-Nr. ergänzen mit dem Kürzel .CH**

Beleuchtungsstärke Leuchte:	Nach oben: 1920 Lux bei 85 cm Abstand, 1280 Lux bei 110 cm Abstand - Nach unten: 1920 Lux bei 85 cm Abstand, 1280 Lux bei 110 cm Abstand
Farbtemperatur je Lichtquelle:	Nach unten: 4000 Kelvin (neutralweiß), Nach oben: 4000 Kelvin (neutralweiß)
Anzahl Lichtquellen:	3
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle:	D (Spektrum A bis G), D (Spektrum A bis G)
Gewichteter Energieverbrauch je Lichtquelle:	16 kWh/1000 h, 32 kWh/1000 h
Lebensdauer je Lichtquelle (L70B50):	20000 h, 20000 h
Nutzlichtstrom je Lichtquelle:	2255 Lumen, 4549 Lumen
Material:	Säule: Aluminium
Maße:	Säule: 3,5x5,3 cm - Kopf: 28x61 cm
Position Schalter:	Säule

- Hohe Lichtqualität, unabhängig von natürlicher oder künstlicher Umgebungsbeleuchtung
- Individuelle Einstellung der Raum- und Arbeitsplatzbeleuchtung nach den Bedürfnissen des Einzelnen und dessen Tätigkeiten
- Keine störenden Nebengeräusche & kein Flimmern, das Licht startet sofort und flackerfrei
- Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL: Keine Leuchte oder Lampe wird in unser Programm aufgenommen, wenn sie nicht intensive Tests bestanden hat. Unser Team aus den Bereichen optischer, elektronischer und mechanischer Entwicklung sowie der Fertigungstechnik gewährleistet die Sicherheit der LED-Standleuchte MAULjuvis sensor, dimmbar.

- 825 86: Stabiler, massiver Standfuß aus Stahl, 30 x 45 cm. Steht nicht im Weg: Ausgeschnittene Fußplatte kann um ein Tischbein herum positioniert werden. Höhe Leuchte 196 cm. Dimmung über Drehrad an Säule, Höhe ca. 120 cm
- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Fuß	Kabellänge ca.	Schutzklasse	VE.	Packungsmaße/cm/VE	Gewicht (kg)
825 86 02	weiß	4002390081115	94052099	Standfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	1 St.	119,5 x 39 x 17	14,457 kg
825 86 95	silber	4002390075077	94052099	Standfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	1 St.	119,5 x 39 x 17	14,457 kg