


## Datenblatt Art. 900.005

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### Euroflachkupplung

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
<b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b>	16A / 250V~	<b>Rated current / rated voltage</b>	16A / 250V~
Netzanschluss		Power supply	
<b>Zuleitung</b> Für Leitungen bis H05VV-F 2x 0,75 mm <sup>2</sup>		<b>Supply cable</b> For lines up to H05VV-F 2x 0,75 mm <sup>2</sup>	
Nur für Flachleitungen geeignet Mit Schraubklemme Mit Zugentlastung		Only suitable for flat cables With screw terminals With strain relief	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
<b>Material</b> Kontakte: Kupfer Gehäuse: PP & PVC, Farbe: weiß		<b>Material</b> Contacts: Brass Housing PP & PVC, colour: white	
<b>Lieferumfang</b> 1x Euroflachkupplung unverpackt		<b>Scope of delivery</b> 1x European coupling unpacked	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
<b>Schutzart</b>	IP20	<b>Protection type</b>	IP20
Sonstiges		Other	
Hinweis: Nur für Flachleitungen geeignet		Note: Only suitable for flat cables	

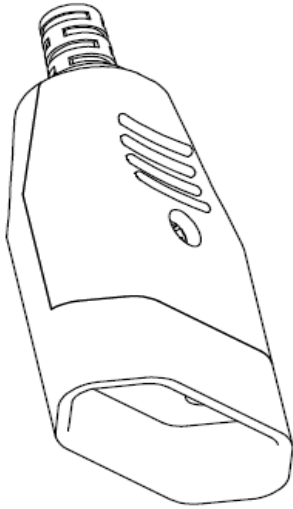

1 : 1

