




ICY BOX IB-167SSK

Wechselrahmen für 1 x 3,5" SATA/ SAS Laufwerk

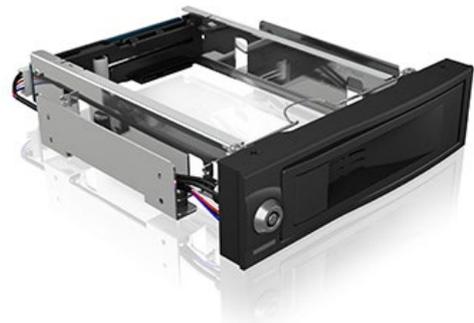

Haupteigenschaften

- Wechselrahmen für 1 x 3,5" SATA/SAS Festplatte
- Easy Swap - Schneller Festplatteneinbau und -wechsel ohne Träger
- Unterstützt SATA I/II/III bis zu 6 Gbit/s
- Einbau in einem Standard 5,25" Schacht
- Schloss schützt vor unbefugten Zugriffen
- Stromschalter für installierte Festplatte und LED für Betrieb & Zugriff
- Unterstützt Hot Swap

Verpackungsinhalt

1x IB-167SSK, 1x SATA Kabel, 1x Schraubenset, 2x Schlüssel, 1x Handbuch

Eins in einem

Dieser Wechselrahmen passt perfekt in einen 5,25" Einbauschacht und bietet für eine 3,5" SATA Festplatte damit eine einzigartige raumökonomische Lösung. Das trägerlose Design und Hot Swap machen den Austausch von Festplatten schneller und bequemer.

Technische Daten


Modell	IB-167SSK
Artikel Nr.	60622
EAN-Code	4250078169642
Marke	ICY BOX
Farbe	Schwarz
Material	Stahl, Kunststoff
Festplattengröße	3,5"
Festplattenanschluss	1 x 3,5" SATA/SAS
Festplattenkapazität	Unbeschränkt
Übertragungsrage	SATA III bis zu 6 Gbit/s

Benötigter Platz

Anschluss zum Hostcomputer	1x SATA Power 15 Pin/ 1x SATA Daten 7 Pin
Ein-/Ausschalter	Ja
HotSwap	Ja
Plug & Play	Ja
LED	Betrieb und Zugriff
Schloss	Ja
Stromversorgung	SATA Power 15 Pin oder MOLEX 4 Pin
Betriebssystem	Windows®, macOS®



ICY BOX **IB-167SSK** Wechselrahmen für 1x 3,5" SATA/SAS Laufwerk

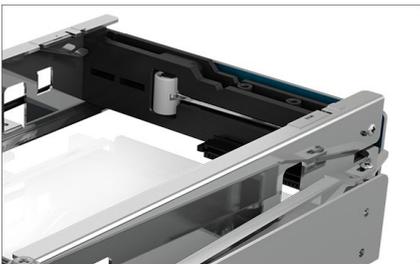

Auswerfend!

Passt in einen 5,25" Schacht und bietet Platz für eine 3,5" SATA/SAS Festplatte. Durch den innovativen Auswurfmechanismus können auch neuere Festplatten mit unregelmäßiger Rückseite ohne Probleme ausgeworfen werden.



Für Sicherheit ist gesorgt

Der Festplattenslot lässt sich abschließen und der Einbau/ Austausch ist durch den trägerlosen Einbau schnell und unkompliziert.



Auszeit

Je nach dem ob die Festplatte benutzt werden sollen oder nicht, lässt sich die Festplatte ein- oder ausschalten, ohne großartig etwas an der Hardware verändern zu müssen.

Logistische Daten

Verpackungseinheit: 20 Stk./Karton
Gesamtgewicht: 9,5 kg/Karton
Bruttogewicht (mit Verp.): 0,427 kg
Nettogewicht: 0,280 kg

Abmessung/Karton: 455x325x280 mm
Abmessung (mit Verp.): 50x155x210 mm
Abmessung von Artikel: 190x145x41 mm
Ursprungsland: Taiwan