

## ICY BOX IB-234U3a

### Externes USB 3.0 Gehäuse für 2,5" SATA HDD/SSD

#### Haupteigenschaften

- Aluminium Gehäusedeckel mit gebürsteter Oberfläche
- USB 3.0 Anschluss 5 Gbit/s
- ED für Betrieb und Festplattenzugriff
- Festplattenhöhe bis zu 9,5 mm, Kapazität ohne Limit
- Abwärtskompatibel zu USB 2.0/1.1
- Betriebssystem unabhängig
- Plug & Play und Hot Swap
- Werkzeugloser Festplatten-Einbau mit Einklick-Deckel



#### Verpackungsinhalt

1x IB-234U3a, USB 3.0 Kabel, Handbuch

## Silberstreifen am Schreibtisch


Bei dem externen Gehäuse IB-234U3a fällt sofort die wunderschöne Oberfläche auf. Edles Aluminium kommt hier zum Einsatz und sorgt neben der guten Optik auch für sehr große Robustheit. Im inneren des gebürsteten Metalls ist ausreichend Platz für eine 2,5" SATA Festplatte mit einer Bauhöhe bis zu 9,5 mm.

Der Anschluss erfolgt über einen schnellen USB 3.0 Port, welcher selbstverständlich abwärtskompatibel zu den vorherigen Versionen ist. Bei der Verwendung von USB 3.0 geschieht das Auslesen der Daten in Windeseile - bis zu 5 GBit pro Sekunde werden erreicht. Das ist selbst für Videosammlungen ausreichend. Dank Plug & Play sowie Hot-Swap-Unterstützung ist keine Treiberinstallation notwendig und die ICY BOX kann gleich verwendet werden. Eine kleine LED gibt Aufschluss über den aktuellen Status der IB-234U3a


#### Technische Daten

<b>Modell</b>	IB-234U3a
<b>Artikelnr.</b>	60023
<b>EAN Code</b>	4250078163671
<b>Marke</b>	ICY BOX
<b>Farbe</b>	Schwarz + Silber
<b>Material</b>	Aluminium + Kunststoff
<b>Festplattenanschluss</b>	1x 2,5" SATA I/II/III
<b>Externe Datenschnittstelle</b>	1x USB 3.0

<b>Übertragungsgeschwindigkeit</b>	USB 3.0 bis zu 5 Gbit/s
<b>Festplattenhöhe</b>	Bis zu 9,5 mm
<b>Festplattenkapazität</b>	Keine Kapazitätsbeschränkung
<b>HotSwap</b>	Ja
<b>Plug &amp; Play</b>	Ja
<b>Betriebssystem</b>	Betriebssystem unabhängig
<b>LED</b>	Betrieb und Festplattenzugriff
<b>Stromadapter</b>	Stromversorgung über USB

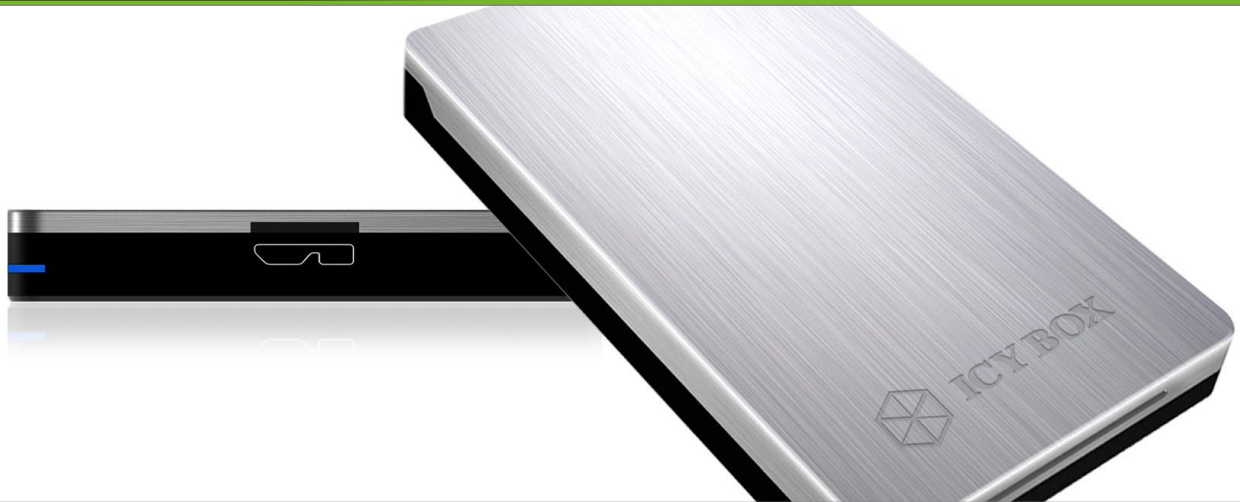

## ICY BOX **IB-234U3a** Externes USB 3.0 Gehäuse für 2,5" SATA HDD/SSD

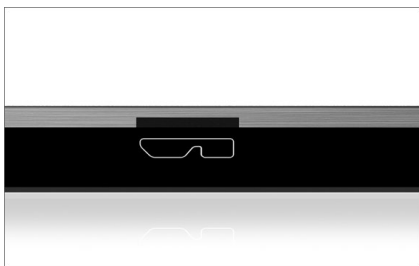

### Schlichte Eleganz

Dieses schlichte, edel anmutende Gehäuse besteht aus fein verarbeitetem Aluminium und schwarzem Hartkunststoff. Durch die Oberfläche aus Aluminium kommt dieses Gehäuse ohne Lüfter aus und ist somit besonders leise.



### Suchen kann man sich sparen

Schrauben sucht man hier vergeblich. Durch werkzeuglose Montage holt man das Maximale an Effizienz heraus. Denn die Zeit, die hier gespart wird, kann man woanders einsetzen. Zum Beispiel, wenn man mit Hot Swap und Plug and Play mal eben schnell einen Festplattentausch vornimmt.



### Und noch mehr Schnelligkeit

Gibt es durch den Einsatz von USB 3.0, denn hier werden immerhin Übertragungsraten von bis zu 5 Gibt/s nutzbar gemacht. Die LED Anzeige zeigt einem, ob die Festplatte Strom erhält und ob gerade auf sie zugegriffen wird (Lese-/Schreibvorgang).

#### Logistische Daten

**Verpackungseinheit:** 60 Stk./Karton  
**Gesamtgewicht:** 9,5 kg/Karton  
**Bruttogewicht (mit Verp.):** 0,146 kg  
**Nettogewicht:** 0,045 kg

**Abmessung/Karton:** 440x295x335 mm  
**Abmessung (mit Verp.):** 200x100x25 mm  
**Abmessung des Artikels:** 120x75x10 mm  
**Ursprungsland:** China

