



ICY BOX IB-276U3

Wasserfestes Gehäuse für 2,5" (6,35 cm) SATA HDD/SSD

Haupteigenschaften

- Wasserfest und staubdicht
- USB 3.0 Hostanschluss 5 Gbit/s und UASP Unterstützung
- Integriertes USB 3.0 Kabel
- Neuer Chipsatz unterstützt SATA III 6 Gbit/s
- Festplattenhöhe bis zu 9,5 mm, Kapazität ohne Limit
- Unterstützt: Windows®, macOS®
- Plug & Play und HotSwap



Verpackungsinhalt

1x IB-276U3, Schnellinstallationsanleitung

Wasserfester Datensafe

Dieses externe Gehäuse für eine 2,5" SATA Festplatte oder SSD (maximale Höhe 9,5 mm) schützt Daten vor Staub und starkem Spritzwasser (IP-Schutzklasse 66). Für Anwender, die häufig draußen unterwegs sind, aber auf ihren Speicherplatz nicht verzichten wollen, ist dieses Gehäuse also die perfekte Lösung! Der moderne USB 3.0 Anschluss sorgt für einen rapiden Datenaustausch zwischen Endgerät und Laufwerk. Mit bis zu 5 Gbit/s werden Speicherpakete transferiert. Der neue Chipsatz unterstützt hierbei sogar SATA III Geschwindigkeiten, damit auch bei diesem Flaschenhals keine Geschwindigkeit verloren geht. Apropos verloren gehen: Dank des integrierten USB 3.0 Kabels geht bei diesem Gehäuse nichts so schnell verloren.

Technische Daten

Modell	IB-276U3
Artikel Nr.	20324
EAN Code	4250078160748
Farbe	Schwarz
Marke	ICY BOX
IP Schutzklasse	IP66, wasserfest und staubdicht
Material	Kunststoff
Festplattenanschluss	1 x 2,5" SATA I/II/III

Festplattenhöhe	Bis zu 9,5 mm
Festplattenkapazität	Keine Kapazitätsbeschränkung
HotSwap	Ja
Plug & Play	Ja
Externe Datenschnittstelle	USB 3.0
Betriebssystem	Windows®, macOS®
Übertragungsgeschwindigkeit	USB 3.0 bis zu 5 Gbit/s
UASP	UASP Unterstützung
SATA III	SATA III up to 6Gbit/s




ICY BOX **IB-276U3**

Wasserfestes Gehäuse für 2,5" (6,35 cm) SATA HDD/SSD



Ausnahmetalent

Den meisten externen Gehäusen für 2,5" Festplatten oder SSDs, hat das IB-276U3 etwas ganz Entscheidendes voraus: Es schützt das Laufwerk auch vor starkem Spritzwasser und Staub (IP Schutzklasse 66). Zu dem extravaganten mattschwarzen Design kommt noch hinzu, dass es super schnell Daten übertragen kann.

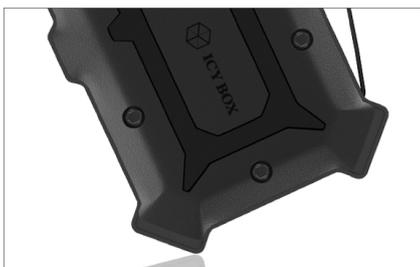

SuperSpeed

Mithilfe der SATA III, USB 3.0 und UASP Unterstützung werden die Daten zügig von A nach B übertragen. Der USB 3.0 Anschluss kann mit schnellen 5 Gbit/s aufwarten und durch UASP werden noch einige Geschwindigkeitspunkte mehr gut gemacht.



Keine Begrenzung

Das Gehäuse nimmt Festplatten mit einer maximalen Bauhöhe von 9,5 mm auf, Kapazitätslimits beim Speichervolumen gibt es dafür keine. Die Festplatte oder SSD kann mithilfe von HotSwap und Plug & Play schnell gewechselt und in Betrieb genommen werden.

Logistische Daten

Verpackungseinheit: 40 Stk./Karton
Gesamtgewicht: 10,2 kg/Karton
Bruttogewicht (mit Verp.): 0,228 kg
Nettogewicht: 0,110 kg

Abmessung/Karton: 500x420x330 mm
Abmessung (mit Verp.): 200x150x45 mm
Abmessung des Artikels: 88x153x20 mm
Ursprungsland: China

