



IB-3640 Serie

Externes 4-fach JBOD und RAID Gehäuse für 4x 3,5" SATA I/II/III HDDs

Hauptmerkmale


- Leise im Betrieb durch temperaturgeregelten Lüfter
- Energiesparend durch synchronisierten Standby Modus
- Einfache Handhabung durch trägerlose Festplatteninstallation
- Festplattenkapazität unbegrenzt
- Unterstützt: Windows XP/Vista/Win7, MAC OS X
- Plug&Play und Hot Swap

- IB-3640SU3: JBOD, USB 3.0, eSATA
- IB-RD3640SU3: RAID 0, 1, 3, 5, 10, Single, USB 3.0, eSATA
- IB-RD3640SU3E2: RAID 0, 1, 3, 5, 10, Single, USB 3.0, eSATA, Firewire 400, 2x Firewire 800


IB-RD3640SU3E2



IB-RD3640SU3

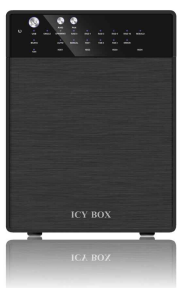

IB-3640SU3

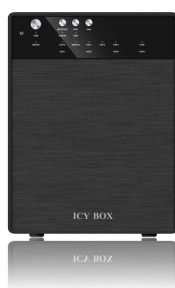

Technische Daten

Modell	IB-3640SU3	IB-RD3640SU3	IB-RD3640SU3E2
Artikel Nr.	20640	20641	20642
EAN Code	4250078186328	4250078186335	4250078186342
Marke	ICY BOX		
Artikel Text	Externes 4-fach JBOD System für 3,5" SATA I/II/III Festplatten		Externes 4-fach RAID System für 3,5" SATA I/II/III Festplatten
Farbe	Schwarz		
Material	Aluminium / Kunststoff		
Festplattenanschluss	3,5" SATA		
Festplattenkapazität	Keine Kapazitätsbeschränkung		
Hot Swap	Ja		
Plug & Play	Ja		
Ext. Datenschnittstelle	USB 3.0, eSATA		USB 3.0, eSATA FireWire 400, 2x FireWire 800
RAID Level	JBOD	RAID 0, 1, 3, 5, 10, Single	
LED für:	Betrieb, Lüfter, Schnittstelle, Festplatten-Zugriff und Aktivität	Betrieb, Lüfter, Schnittstelle, Festplatten-Zugriff/Aktivität und Fehler (RAID)	
Lüfter	1x 80x80x20 mm Smart Lüfter, temperaturgesteuert		
Betriebssystem Support	Windows XP/Vista/Win7, MAC OS X		
Übertragungsgeschw.	USB 3.0 bis zu 5.0 Gbit/s, eSATA bis zu 3.0 Gbit/s, Firewire a bis zu 400 Mb/s, Firewire b bis zu 800 Mb/s		
Ein-/Ausschalter	Ja		
Auto Rebuilding	Nein	Ja	
Stromversorgung	Externes Netzteil, Input: AC 100~240 V, Output: 12 V / 5 A / 60 W		

Verpackungsinhalt: 1x Gerät, 1x externes Netzteil und Kabel, 1x USB Kabel, 1x eSATA Kabel, 1x Firewire a Kabel (nur SU3E2 Version), 1x Firewire b Kabel (nur SU3E2 Version) 4x Griffe (HDD), 1x Schraubenset, 1x Schnellinstallationsanleitung

IB-3640SU3
IB-RD3640SU3



eSATA

USB 3.0

Temperatur gesteuerter Smart Lüfter,
80x80x20 mm

IB-RD3640SU3E2



eSATA

USB 3.0

FireWire 400 und
2x FireWire 800 auf der Gehäuse-Seite

Logistische Daten:

Verpackungseinheit:	6 Stk./Karton	Abmessung/Karton:	606x503x290 mm
Gesamtgewicht:	20 kg/Karton	Abmessung (mit Verp.):	293x270x155 mm
Bruttogewicht (mit Verp.):	3,2 kg	Abmessung von Artikel:	126x166x215 mm
Nettogewicht:	1,9 kg	Ursprungsland:	Taiwan

RaidSonic Technology GmbH • Kurt-Fischer-Straße 50 • 22926 Ahrensburg / Germany
 Telefon: +49-(0)4102 – 468 900 (Vertrieb) • Fax: +49-(0)4102 – 468 901 • www.raidsonic.de
 Es gelten ausschließlich unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

RaidSonic
 STORAGE SOLUTIONS WITHOUT LIMITS