



KEYSONIC ACK-3401U

Super Mini Tastatur

Haupteigenschaften

- Modernes Design in edler, matt-schwarzer SoftSkin-Beschichtung
- Volle Funktionalität einer Tastatur im Full-Size-Layout
- Hochwertige X-Type-Membrantechnologie
- Plug & Play, kein spezieller Treiber notwendig
- Unterstützt Windows®



Verpackungsinhalt

1x ACK-3401U, 1x Handbuch

Passt überall

Die ACK-3401U ist so kompakt, dass sie sich problemlos auch in kleinste Arbeitsumgebungen einpasst. Bei einer Breite von knapp 22 cm muss nicht auf Komfortfunktionen wie ein Numpad verzichtet werden. Durch das 2 m Kabel lässt sie sich flexibel einsetzen und muss nicht in unmittelbarer Nähe der Workstation benutzt werden. Da ein Kabel vorhanden ist und keine Batterien gewechselt werden müssen, lässt sie sich z.B. auch fest verbauen.

Technische Daten

Modell	ACK-3401U
Artikel Nr.	60382 (DE) 60485 (UK) 60383 (US)
EAN Code	4250078167006 (DE) 4250078168676 (UK) 4250078167037 (US)
Marke	Keysonic
Farbe	Schwarz
Material	Kunststoff

Schnittstelle	USB 1.1
Tastenzahl	80
Konstruktion	X-Type Membrantechnologie
Lebensdauer	5 Millionen Tastenschläge
Tastenhub	1,6 mm
Tastendruck	55 ± 15 g
Arbeitstemperatur	0°C ~ +55°C
Betriebssystem	Windows®




KEYSONIC **ACK-3401U** Super Mini Tastatur



Super Mini

Mit 220x110x10 mm ist die Tastatur kaum größer als eine Tafel Schokolade und passt sich in kleinste Arbeitsumgebungen ein. Platz ist ein hohes Gut, so lässt sich mit der ACK-3401U z.B. auf einem Raspberry Pi® Basteltisch wertvoller Bastelplatz gewinnen.

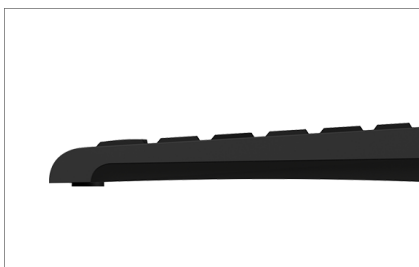

Schlicht

Das Design ist schlicht, zeitlos und auf das Wesentliche reduziert und überlässt somit die Bühne anderen Geräten. Aber auf den stillen Helfer ist Verlass, durch die Kabelgebundenheit geht ihm nie die Puste aus.



X-Type-Membrantechnologie

Die X-Type-Membran sorgt für deutlich leiseres Tippen als bei herkömmlichen Tastaturen, hat aber trotzdem ein angenehm sanftes haptisches Feedback.

Logistische Daten

Verpackungseinheit: 40 Stk./Karton
Gesamtgewicht: 12,4 kg/Karton
Bruttogewicht (mit Verp.): 0,291 kg
Nettogewicht: 0,216 kg

Abmessung/Karton: 445x304x263 mm
Abmessung (mit Verp.): 145x240x22 mm
Abmessung des Artikels: 105x220x16 mm
Ursprungsland: China

