

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- Mini-Tastatur in flacher Bauform und geringen Abmessungen – nur 291 x 29 x 154 mm
- Modernes Design in edler, matt-schwarzer SoftSkin-Beschichtung
- Volle Funktionalität einer Tastatur mit Full-Size-Layout
- Besonders leiser und spürbarer Anschlag durch hochwertige Soft-Touch-Membrantechnologie
- Blau leuchtende Status-LEDs für Caps-, Num- und Scroll-Lock im neuen Light-Stripe-Design
- Plug & Play-Installation ohne speziellen Treiber
- In verschiedenen Länderversionen verfügbar
- Ansprechende Retail-Verpackung
- Optimal für 19"-IPC, POS, Empfangs-Tresen, Service-Applikationen etc.




TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------------|--|
| Anzahl Tasten: | 88 / 89 (länderabhängig) |
| Bauart: | Soft-Touch-Membrantechnologie |
| Zu erwartende Lebensdauer: | ca. 5 Mio. Anschläge / Taste |
| Betätigung: | 3,0 ± 0,5 mm Gesamtweg |
| Druckpunkt: | 55 ± 15 g |
| Spannungsversorgung: | +5 V _{DC} ± 5 % |
| Stromaufnahme: | 300 mA max. |
| Temperatur: | 0 °C bis +50 °C (Betrieb) / -20 °C bis +65 °C (Lagerung) |
| Feuchtigkeit: | 10 % bis 85 % rel. (Betrieb und Lagerung) |
| Kabellänge: | 1,9 m |
| Schnittstelle: | PS/2-USB-Combo |
| Lieferumfang: | Tastatur, Bedienungsanleitung |
| Kompatibilität: | Windows |

LOGISTISCHE DATEN

| | | |
|--------------------------|---------------------|--------------------|
| Artikelbezeichnung: | KeySonic ACK-595 C+ | |
| Marke: | EAR888-62976468 | |
| Artikelnummer: | 12506 (GER) | |
| EAN-Code: | 4250078142065 | |
| Verpackungseinheit: | 20 Stück / Karton | |
| Abmessungen (B×H×T) ca.: | Tastatur: | 291 x 29 x 154 mm |
| | inkl. Verpackung: | 312 x 31 x 205 mm |
| | Karton: | 440 x 325 x 335 mm |
| Gewicht ca.: | Tastatur: | 580 g |
| | inkl. Verpackung: | 760 g |
| | Karton: | 16,22 kg |

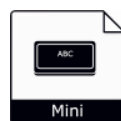

Irrtümer und Auslassungen vorbehalten