

IB-3680 Serie


Externes 8-fach Gehäuse für 8x 3,5" SATA I/II/III HDDs als JBOD (IB-3680SU3) oder RAID (IB-RD3680SU3) Variante

Hauptmerkmale


- Leise im Betrieb durch temperaturgeregelten Lüfter
 - Energiesparend durch synchronisierten Standby Modus
 - Einfache Handhabung durch trägerlose Festplatteninstallation
 - Festplattenkapazität unbegrenzt
 - Externe Datenschnittstellen: USB 3.0, eSATA
 - Plug & Play und Hot Swap
 - Windows 7/8.x, MAC OS X > 10.5
-
- IB-3680SU3: JBOD (Single)
 - IB-RD3680SU3: Spanning Mode (BIG), 2x Spanning Mode (BIG), RAID 0 Striping Mode, 2x RAID 0 Striping Mode, 2x RAID 5, RAID 50, 2x RAID 10



IB-3680U3

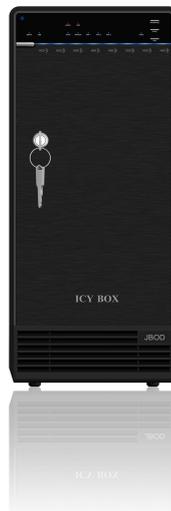


IB-RD3680SU3

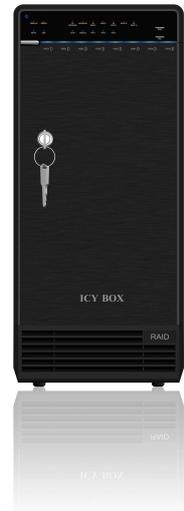

Technische Daten

Modell	IB-3680SU3	IB-RD3680SU3
Artikel Nr.	20680	20681
EAN Code	4250078188865	4250078188872
Marke	ICY BOX	
Artikel Text	Externes 8-fach JBOD System für 3,5" SATA I/II/III Festplatten	Externes 8-fach RAID System für 3,5" SATA I/II/III Festplatten
Farbe	Schwarz	
Material	Aluminium/Kunststoff	
Festplattenanschluss	3,5" SATA I/II/III	
Festplattenkapazität	Keine Kapazitätsbeschränkung	
Hot Swap	Ja	
Plug & Play	Ja	
Ext. Datenschnittstelle	USB 3.0, eSATA	
RAID Level	JBOD (Single)	RAID 0 (Striping) / 10 / 5 / 50 / BIG (Spanning)
LED für:	Betrieb, Lüfter, Schnittstellen, Festplatte in Verwendung, Zugriff und Fehler (RAID)	
Lüfter	2x 80x80x20 mm temperaturgesteuerte Lüfter	
Betriebssystem Support	Windows 7/8.x, MAC OS X	
Übertragungsgeschw.	USB 3.0 bis zu 5.0 Gbit/s, eSATA bis zu 3.0 Gbit/s	
Ein-/Ausschalter	Ja	
Auto Rebuilding	Nein	Ja
Stromversorgung	Internes Netzteil, Input: AC 100~240 V, 2A Output: 5Vsb/3A, 12V/6A, 12V/6A	

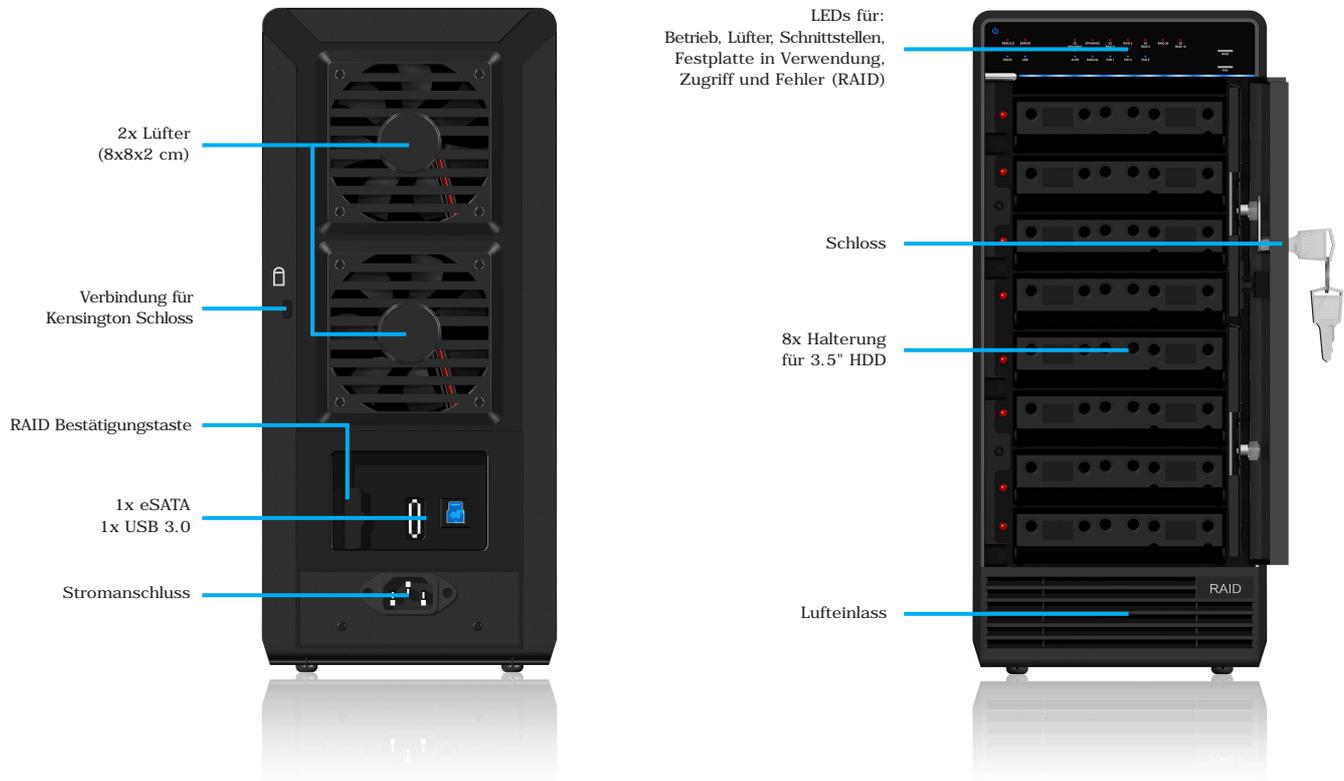

Verpackungsinhalt: 1x Gehäuse, 1x Netzteilkabel, 1x USB 3.0 Kabel, 1x eSATA Kabel, 8x Festplattengriffe, 1x Schraubenset, 1x Schnellinstallationsanleitung

Logistische Daten: IB-3680SU3 (a:) und IB-RD3680SU3 (b:)

Verpackungseinheit/Karton: 2 Stk.
Gesamtgewicht/Karton: a: 12,7 kg, b: 13,7 kg
Bruttogewicht/Verpackung: a: 5,7 kg, b: 6,2 kg
Nettogewicht/Artikel: 5 kg

Abmessung/Karton: 500x342x487 mm
Abmessung/Verpackung: 98x234x240 mm
Abmessung/Artikel: 253x155x352 mm
Ursprungsland: Taiwan

Importzolltarif: 84733080

RaidSonic Technology GmbH • Kurt-Fischer-Straße 50 • 22926 Ahrensburg / Germany
Telefon: +49-(0)4102 – 468 900 (Vertrieb) • Fax: +49-(0)4102 – 468 901 • www.raidsonic.de
Es gelten ausschließlich unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

RaidSonic
STORAGE SOLUTIONS WITHOUT LIMITS