

LED-Nachtlicht Color NL 09 RCD
mit Dämmerungssensor

Steckbrief

- Nachtlicht mit Dämmerungssensor
- Jeweils drei farbige LEDs: Grün, blau und weiß.
- Mit integrierter Steckdose



Technische Highlights

- Nachtlicht mit Dämmerungssensor und 9 LEDs.
- Jeweils drei farbige LEDs: Grün, blau und weiß.
- Farben durch Drehschalter wählbar.
- Extrem geringer Stromverbrauch, ca. 0,8 W.
- Mit integrierter Steckdose.
- Steckdose mit Kinderschutz.



LED-Nachtlicht Color NL 09 RCD

DE 1173260

FR 1173261

GB 1173263


Lieferumfang

- Nachtlicht
- Im Double Blister verpackt



Technische Daten

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| • LEDs | 3x blue, 3x green, 3x white |
| • Funktionen | colors selectable |
| • Lichtleistung | 6lm |
| • Leuchtwinkel | 30° |
| • Twilight sensor sensitivity | 10lux |
| • Lichtfarbe | cool-white |
| • Netzspannung | 230V 50Hz |
| • Leistungsaufnahme max | 0,8W |
| • Zusätzliche Steckdose | 230V,50Hz,16A, 3.680W |
| • Lebensdauer | 50.000 h |
| • Schutzart | IP 20 |
| • Betriebstemperatur | -10 bis +40° C |
| • Masse | 82*82*76 mm |
| • Gewicht (netto) | 86g |

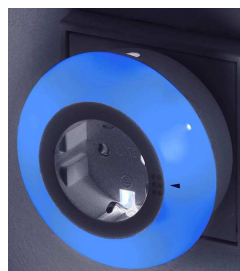

LED Night light Color NL 09 RCD
with dusk sensor

Characteristics

- Night light with dusk sensor
- Three color LEDs: green, blue and white.
- Integrated power outlet



Technical highlights

- Night light with dusk sensor and 9 LEDs.
- Three color LEDs: green, blue and white.
- Colors selected by turning a rotary switch.
- Extremely low power consumption, approx. 0.8 W.
- Integrated power outlet.
- Child-proof outlet-



LED night light Color NL 09 RCD

DE 1173260

FR 1173261

GB 1173263

Scope of Delivery

- Night light
- Double blister pack



Specifications

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| • LEDs | 3x blue, 3x green, 3x white |
| • Functions | colors selectable |
| • Luminous power | 6lm |
| • Beam angle | 30° |
| • Twilight sensor sensitivity | 10lux |
| • Color temperature | cool-white |
| • Supply voltage | 230V 50Hz |
| • Power consumption max | 0.8W |
| • Additional power outlet | 230V,50Hz,16A, 3.680W |
| • Lifespan | 50,000 h |
| • Type of protection | IP 20 |
| • Operating temperatures | -10 to +40° C |
| • Dimensions | 82*82*76 mm |
| • Weight (net) | 86g |

