


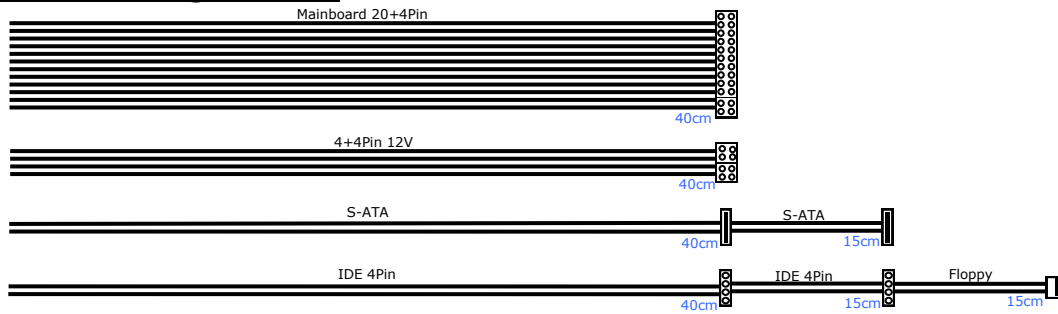


## Spezifikationen

Leistung	400W
Mainboard 20+4Pin	1x
4Pin/ 4+4Pin/ 8Pin 12V	-/•/-
PCI-Express 6+2Pin	-
PCI-Express 6Pin	-
IDE 4Pin	2x
S-ATA	2x
Floppy	1x
Tachosignal Lüfter	-
115/230V Eingangsspannung	•/• (auto.)
PFC	Aktiv
Lüftergröße	2x 40mm
Lüftersteuerung	Auto.
Redundant	•
Schutzmechanismen	OVP, SCP, OPP, OCP, OTP
MBTF	Durchschnittlich 100000 Std.
Netzteil-Abmessungen (H/B/T)	41/122/245mm
Nettogewicht	1,90Kg
Bruttogewicht	2,18Kg
Verpackungseinheit (VE/VPE)	1/6
Garantie und Gewährleistung	36 Monate Garantie
Artikelnummer	99997245
EAN-Code	4260455643504
Merkmale	Zweifarbiges LED-Statusanzeigegerät pro Modul Akustisches und visuelles Alarmsignal bei einem Modulausfall und Lüfterfehler Kabel für Reset TTL-Ausgang zur Fehlersignalisierung an kompatiblen Backplanes oder Mainboards
80+ Zertifikat	

- = vorhanden
- = nicht vorhanden

## Kabelkonfiguration



## Effizienz (min.)

PFC ab 10% Last <0,8, ab 20% Last <0,9	Volllast (100%)	Normallast (50%)	Leichtlast (20%)
115VAC	88%	91%	87%
230VAC	89%	93%	88%

AC INPUT	VOLTAGE		CURRENT			FREQUENCY
		100-240V		6,3A Max.		
DC INPUT	145V-350V		6,3A Max.			/
DC OUTPUT	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5Vsb	Max. 400W
	18A	18A	33A	0,5A	3A	

Achtung: +5V & +3.3V kombiniert max. 110W