



SILENT WINGS 3

NO COMPROMISE SILENCE AND PERFORMANCE

140mm • 140mm high-speed • 120mm • 120mm high-speed

ANWENDUNGSBEREICH

Sehr leise Workstations und Desktop-PCs
High-Resolution Gaming- und Multimedia-Systeme
Besonders leise Wasserkühlungssysteme
Extrem übertaktete Systeme

HIGHLIGHTS

Sehr leiser Betrieb sogar bei hoher Drehzahl
Optimierte Lüfterblätter und Lüfterrahmen
Hohe Laufruhe durch 6-Pol-Motor
Geräuschreduzierendes Antivibrationskonzept
4-Pin Anschluss

Nahezu unhörbare, ausgezeichnete Kühlung

be quiet! SilentWings® 3 Lüfter stehen für modernste Technologie, nahezu unhörbaren Betrieb und ausgezeichnete Kühlleistung. Ihr Geheimnis: ein laufruhiger 6-Pol Lüftermotor, ein langlebiges Fluid-Dynamic-Lager, luftstromoptimierte Lüfterblätter sowie trichterförmige Lufteinlässe am Lüfterrahmen.

Highlights »

- Perfektes Verhältnis von leisem Betrieb und ausgezeichneter, leistungsstarker Kühlung
- 6-Pol Motor mit drei Phasen für einen sehr geringen Stromverbrauch und einen vibrationsarmen, leisen Betrieb
- Fortschrittliches Fluid-Dynamic-Lager sorgt für eine Lebensdauer von bis zu 300.000 Stunden
- Sieben Lüfterblätter mit optimierter Oberflächenstruktur sichern einen exzellenten Luftstrom
- Der gummierte Lüfterrahmen ist mit trichterförmigen Lufteinlässen ausgestattet, die für einen extrem hohen Luftdruck sorgen
- Abnehmbare Antivibrations-Befestigungen minimieren die Übertragung von Vibrationen auf das PC-Gehäuse und die umliegenden Komponenten
- Hochwertige IC-Motorsteuerung reduziert elektronische Geräusche
- High-speed Modelle sind besonders empfohlen für den Einsatz in hochleistungsfähigen Wasser- und Luftkühlungssystemen
- Drei Jahre Herstellergarantie
- Produktkonzeption, Design und Qualitätskontrolle in Deutschland

SilentWings® 3 »

Die beste Wahl für jede Anwendung, die einen kompromisslos leisen Betrieb und hervorragende Kühlung erfordert.

SILENT WINGS 3


NO COMPROMISE SILENCE AND PERFORMANCE

Ausstattungsmerkmale »



Innovativer 6-Pol Motor

6-Pol Motor mit drei Phasen für einen sehr geringen Stromverbrauch und einen vibrationsarmen, leisen Betrieb.

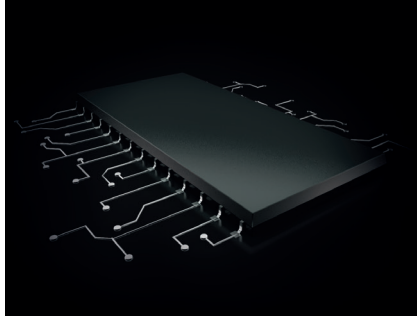


Hochwertige IC-Motorsteuerung

Die hochwertige IC-Motorsteuerung ermöglicht eine Minimierung der elektronischen Geräusche.




Optimierte Lüfterblätter

Sieben Lüfterblätter mit einer optimierten Oberflächenstruktur sichern einen nahezu unhörbaren Betrieb und exzellenten Luftstrom.

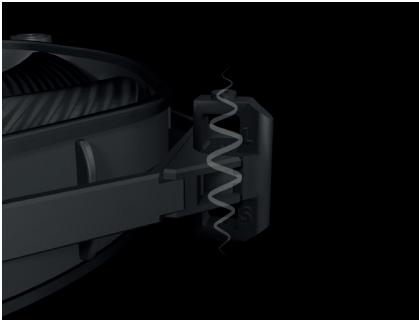

Antivibrations-Befestigungen

Abnehmbare Antivibrations-Befestigungen an allen vier Ecken des Lüfters reduzieren die Übertragung von Vibrationen auf das PC-Gehäuse.

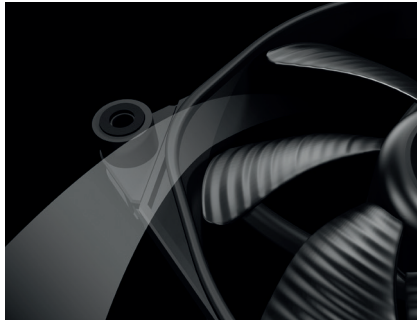


Gummierter Lüfterrahmen

Der gummierte Lüfterrahmen ist mit einem trichterförmigen Lufteinlass ausgestattet, der für eine exzellente Luftzirkulation und einen perfekten Luftdruck sorgt.

Technische Daten »

Modell	140mm	120mm	140mm high-speed	120mm high-speed
Artikelnummer	BL065	BL064	BL069	BL068
EAN Code	4260052184257	4260052184240	4260052184745	4260052184738
Abmessung (B x H x T in mm)	140 x 140 x 25	120 x 120 x 25	140 x 140 x 25	120 x 120 x 25
Lüfterdrehzahl (rpm) @ 100% PWM	1.000	1.450	1.600	2.200
Lautstärke (dB(A)) @ 100% PWM	15,5	16,4	28,1	28,6
Fördervolumen @ 12V (cfm / m3/h)	59,5 / 101,09	50,5 / 80,47	77,57 / 131,79	73,33 / 124,58
Luftdruck (mm/H2O)	1,08	1,79	2,16	3,37
Arbeitsspannungsbereich (V)	5-13,2	5-13,2	5-13,2	5-13,2
Leistungsaufnahme (W)	3,6	1,44	6	4,44
Maximalstrom (A)	0,3	0,12	0,5	0,37
Anschluss	3-Pin	3-Pin	3-Pin	3-Pin
Lebenserwartung @ 25°C (Stunden)	bis zu 300.000	bis zu 300.000	bis zu 300.000	bis zu 300.000
Zubehör	SATA Multi-Voltage Adapter, Gummi- und Hartplastikbefestigungen, Lüfterschrauben			

6-Pol Motor »

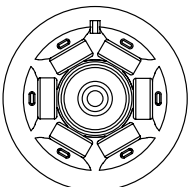

6 Pole führen zu:

- laufruhigem Wechsel zwischen den Magnetpolen
- leiserem Betrieb durch weniger Vibration
- reduziertem Energieverbrauch
- niedriger Startspannung

Kontakt »

Service-Hotline: 0800-0736-736
(Mo-Fr. 9:00-17:30)

Mail: service@bequiet.com