

## NN-CT56

Heißluft-Kombi-Mikrowelle

### SUPERKOMPAKTE INVERTER MIKROWELLE MIT HEISSLUFT UND GRILL



20 % mehr Platz in der Küche  
durch geringere Produkttiefe



Extragroßes Display mit weißer Laufschrift

Perfektes Zubereiten auf kleinster Fläche: Die neue platzsparende Heißluft-Kombi-Mikrowelle NN-CT56 bietet einen besonders großen Garraum mit 34 cm großem Drehteller und benötigt dank geringerer Produkttiefe weniger Stellfläche<sup>1</sup>. 23 spezielle Automatikprogramme bieten maximalen Komfort, um z.B. Tiefkühlprodukte wie Pizza, Lasagne, Schnitzel, Pommes Frites, Brötchen u.v.m. ganz von selbst auf den Punkt zuzubereiten. Das extragroße Display mit weißer Laufschrift sorgt für perfekte Lesbarkeit.




11 Automatikprogramme für Tiefkühlprodukte

Platz sparen in der Küche – Großer Garraum bei 20 % geringerer Bautiefe<sup>1</sup>  
Extragroßes Display mit weißer Laufschrift – Für den perfekten Überblick  
Automatikprogramme für Tiefkühlprodukte – Punktgenaue Zubereitung ganz automatisch  
Inverter-Technologie – Bis zu 30 % sanfter, schneller und energiesparender erwärmen  
Schnellstart-Funktion – Einstellen der Garzeit auf Tastendruck in 30-Sekunden-Schritten  
Zeit Plus-Funktion – Garzeit während des Kochvorgangs ganz einfach um die gewünschte Zeit erhöhen



Innovatives Backblech für optimale Backergebnisse

NN-CT56JBGPG | EAN 5025232883127 | UVP: € 329,00 ●

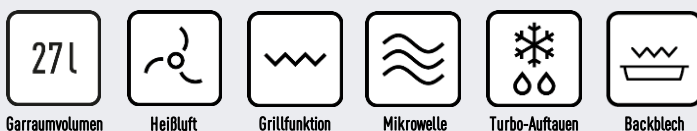

**INVERTER**

<sup>1</sup> 20 % geringere Außenabmessung in der Tiefe gegenüber herkömmlichen Heißluft-Mikrowellen

## TECHNISCHE DATEN

Heißluft-Kombi-Mikrowelle NN-CT56

MODELLEIGENSCHAFTEN		
EAN Code		5025232883127
Modellnummer		NN-CT56JB6PG
Farbe		Schwarz
Inverter-Technologie		•
Zeit- / Leistungswahl		Elektronisch
Garraum / Liter		Edelstahl / 27 l
Stand-by-Verbrauch		0,80 W
PROGRAMME		
Kombinationsbetrieb		Mikrowelle mit Heißluft und Grill
Gewichtsautomatikprogramme		23
Feuchtigkeitssensorprogramme		-
Aqua Clean-Programm		-
Dampfgar-Programme		-
Automatikprogramme für Tiefkühlprodukte		11
Schnellstart		•
Zeit Plus		•
Turbo-Auftauen		•
Turbogaren		-
Feuchtigkeitssensor		-
LEISTUNG		
Max. Leistungsaufnahme		2.400 W
Mikrowellenleistung		1.000 W
Mikrowellenleistungsstufen		1.000, 600, 440, 300, 270, 100 W
Ober- und Unterhitze		-
Grill		1.300 W Quarzgrill
Grillleistungsstufen		1.300, 970, 700 W
Dampffunktion		-
BESONDERE AUSSTATTUNGSMERKMALE		
Garraum		Edelstahl
Garraum-Beleuchtung		•
Kochen auf 2 Ebenen		-
Glasdrehteller (mm)		340 mm
Bedienfeld		Folientastatur
LCD-Display		•
Türöffner		zum Drücken
Türanschlag unten		-
Integrierter Wasserbehälter		-
Kindersicherung		•
Einbaufähig		-
Einbaurahmen		-
TECHNISCHE DATEN		
Garraumabmessungen B x H x T (mm)		359 x 217 x 352
Außenabmessungen B x H x T (mm)		520 x 310 x 395
Nischenmaß B x H x T (mm)		-
Einbaurahmenfrontmaß B x H (mm)		-
Gewicht		13,8 kg
Zubehör		Backblech und Grillrost

### Kontakt:

Panasonic Deutschland  
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH  
Winsbergring 15 | 22525 Hamburg | Service-Hotline: 040-55 55 88 55\*  
[www.panasonic.de](http://www.panasonic.de)

Panasonic Marketing Europe GmbH  
Niederlassung Österreich  
Mooslackengasse 17 | 1190 Wien | Service-Hotline: 01-2 67 60 67\*  
[www.panasonic.at](http://www.panasonic.at)

Panasonic Switzerland  
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH  
Grundstrasse 12 | CH-6343 Rotkreuz | Service-Hotline: 041 211 23 60\*\*  
[www.panasonic.ch](http://www.panasonic.ch)

\* Zum regulären Festnetztarif Ihres Telefonanbieters. (Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen.) Erreichbarkeit: Montag – Freitag 08:00 – 20:00 Uhr, Samstag 12:00 – 17:00 Uhr. / \*\* Zum Lokaltarif  
Technische Änderungen vorbehalten. Gewicht und Abmessungen sind ungefähre Angaben. Stand: 02/2018