



K 2 Battery

Der leistungsstarke Akku-Hochdruckreiniger K 2 Battery für vielseitige, flexible Einsätze ohne Stromanschluss. 36-V-Wechselakku und Ladegerät sind als Sonderzubehör separat erhältlich.




1 36 V Battery Power Wechselakku

- Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität.
- Kompatibel mit allen Geräten der 36 V Battery Power-Plattform.



2 Hochdruckpistole mit Druckstufenanzeige

- Verschiedene Strahlrohre ermöglichen 3 Druckstufen für die optimale Reinigung unterschiedlicher Oberflächen.
- Die Anzeige auf der Hochdruckpistole ermöglicht die einfache Kontrolle der gewählten Druckstufe.

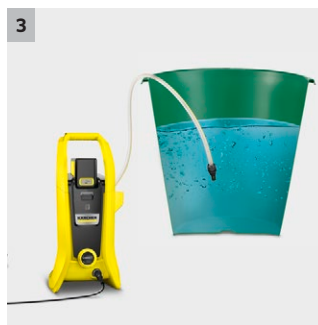

3 Wasseransaugung

- Kompatibel mit dem Kärcher Ansaugschlauch für die von einem Wasseranschluss unabhängige Reinigung.
- Der Ansaugschlauch kann separat erworben werden.



4 Reinigungsmiteinsatz

- Ansaugschlauch für die Verwendung von Reinigungsmitteln.
- Kärcher Reinigungsmittel steigern die Effizienz und verlängern mit Schutz und Pflege die Freude am Ergebnis.



K 2 Battery

- Akkubetrieben, Akku und Ladegerät als Sonderzubehör erhältlich
- Kompatibel mit der Kärcher 36 V Battery Power Plattform
- Hochdruckreiniger inkl. Pistole mit Druckstufenanzeige


Technische Daten

Bestell-Nr.	1.117-200.0	
EAN-Code	4054278305158	
Druckbereich	Hochdruck	
Max. Druck	bar	110
Fördermenge	l/h	340
Max. Zulauftemperatur	°C	max. 40
Akku-Plattform	Battery Power	
Akkulaufzeit	min	14
Gewicht ohne Zubehör	kg	4,5
Abmessungen (L × B × H)	mm	245 × 303 × 629

Ausstattung

Hochdruckpistole	G 120 Q, Boost	
Vario Power Jet	-	
1-fach-Strahlrohr	■	
Dreckfräser	■	
HD-Schlauch	m	4
Geräteseitiges Quick Connect	■	
Reinigungsmiteileinsatz über	Ansaugschlauch	
Wasseransaugung	■	
Integrierter Wasserfilter	■	
Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"	■	

■ Im Lieferumfang enthalten.

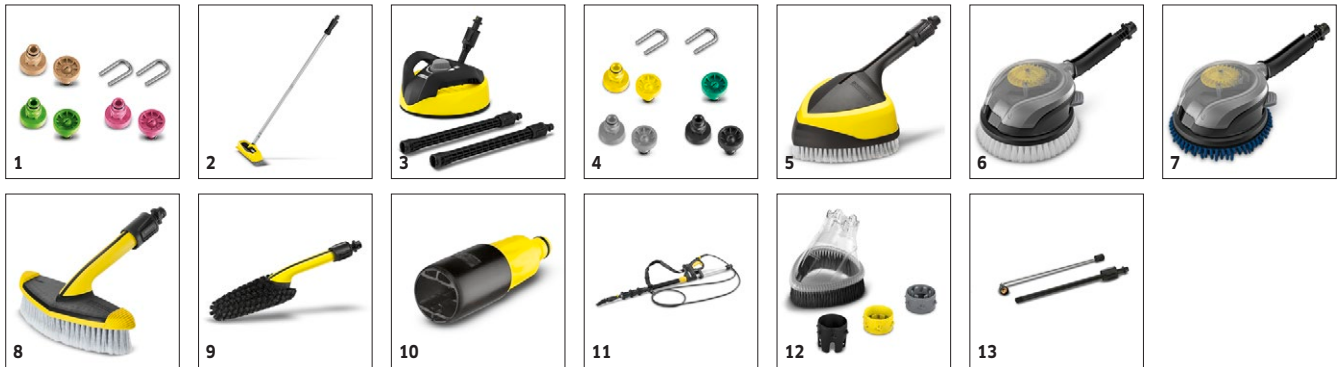

		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Flächenreiniger									
Ersatzdüsen-Zubehör T 350	1	2.643-335.0						Die hochwertigen Ersatzdüsen garantieren einen einfachen Düsenwechsel und sind geeignet für den Flächenreiniger T-Racer T 300 / T 350 für die Hochdruckreiniger-Geräteklassen K 2 bis K 7.	☐
PS 40 Flächenreiniger Powerschrubber	2	2.643-245.0						Powerschrubber PS 40 mit 3 integrierten Hochdruckdüsen. Befreit verschiedenste Oberflächen kraftvoll, zuverlässig und zeitsparend von hartnäckigem Schmutz. Ideal für Treppen und Kanten. Mit integrierter Abziehlippe zur Entfernung des Schmutzwassers.	☐
T 350 Flächenreiniger T-Racer	3	2.643-252.0						Mit dem Flächenreiniger T-Racer T 350 lassen sich große Flächen spritzfrei reinigen. Stufenlose Druckanpassung für harte & empfindliche Oberflächen. Handgriff für vertikales Reinigen.	☐
Ersatzdüsen-Zubehör	4	2.643-338.0						Hochwertige Ersatzdüsen für alle Flächenreiniger T-Racer (außer T 350) für die Geräteklassen K 2 bis K 7, Dachrinnenreiniger PC 20 für K 3 bis K 7 sowie Unterbodenreiniger für K 2 bis K 5.	☐
Bürsten									
WB 150 Powerbürste	5	2.643-237.0						WB 150 Powerbürste zum spritzfreien Reinigen empfindlicher Flächen. Die wirkungsvolle Kombination aus Hochdruck und manuellem Bürstendruck spart Energie, Wasser und bis zu 30 % Zeit ein.	☐
WB 120 Rotierende Waschbürste	6	2.644-060.0						Rotierende Waschbürste mit Wechsellaufsatz zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Einfacher und schneller Aufsatzwechsel dank des integrierten Auslösehebels.	☐
WB 120 Car & Bike	7	2.644-129.0						Reinigt Fahrzeuge und Motorräder schonend: die rotierende Waschbürste mit innovativem Wechsellaufsatz Car & Bike aus weicher Mikrofaser. Geeignet für die Maschinenwäsche bei 60 °C.	☐
WB 60 Weiche Waschbürste	8	2.643-233.0						Weiche Flächenbürste zur Reinigung größerer Flächen wie z. B. Auto, Wohnwagen, Boot, Wintergarten oder Rollläden. Gute Flächenleistung durch eine Arbeitsbreite von 248 mm.	☐
Felgenwaschbürste	9	2.643-234.0						Felgenwaschbürste für effektive 360°-Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen. Gleichmäßige Wasserverteilung über 360° für ein gleichmäßig und rundum sauberes Reinigungsergebnis.	☐
Gartenschlauchadapter	10	2.640-732.0						Adapter für Gartenschlauchanschluss - geeignet für den direkten Anschluss aller Kärcher Bürsten an Gartenschläuche mit Schnellkupplungssystem.	☐
Strahlrohre									
Teleskopstrahlrohr	11	2.642-347.0						Teleskopstrahlrohr (1,20 - 4m) zur einfachen Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Mit Schultergurt, Bajonettverbindung und integrierter, ergonomisch anpassbarer Pistole. Gewicht: ca. 2kg.	☐
Spritzschutz	12	2.642-706.0						Transparenter Spritzschutz für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7, schützt Anwender und Umgebung vor Spritzwasser. Ideal bei der Reinigung von Ecken und Kanten.	☐
Winkelstrahlrohr	13	2.638-817.0						Das Winkelstrahlrohr ist ein extra langes (ca. 1 m), abgewinkeltes Strahlrohr zur bequemen Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z. B. Dachrinnen oder Fahrzeug-Unterböden.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

K 2 BATTERY

1.117-200.0

KÄRCHER


		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
1-stufige Strahlrohrverlängerung	14	2.643-240.0						Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile.	☐
VP 180 S Vario Power Jet Short 360° für K 2-K 7	15	2.643-254.0						VP 180 S: Das kurze Vario Power Jet Short 360° mit stufenloser Druckregulierung und verstellbarem 360°-Gelenk ist ideal für die Reinigung nahe gelegener, schwer zugänglicher Stellen.	☐
VP 120 Vario Power Jet Full Control für K 2-K 3	16	2.642-724.0						Vario Power-Strahlrohr für Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 3. Stufenlos vom Niederdruck-Reinigungsmittelstrahl zum Hochdruckstrahl regulieren durch einfaches Drehen am Strahlrohr.	☐
DB 120 Dreckfräser Full Control für K 2-K 3	17	2.642-727.0						Dreckfräser mit leistungsfähiger Rotordüse Entry für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 und K 3. Gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen wie vermooste oder verwitterte Oberflächen.	☐
Hochdruck-Ersatzschlauch: mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect-System									
H 10 Q Flex PremiumFlex Anti-Twist	18	2.643-585.0						Innovativer PremiumFlex-Hochdruckschlauch mit Anti-Verdreh-System für verdrehfreies Arbeiten. 10 m lang. Inklusive Quick Connect-Anschluss. Für Geräte der Klassen K 2 bis K 7. Nicht für Schlauchtrommelgeräte und Full Control-Geräte der Klassen K 4 bis K 7 geeignet.	☐
Hochdruck-Ersatzschlauch: System ab 2009 mit Quick Connect-System									
H 9 Q Hochdruckschlauch Quick Connect	19	2.641-721.0						Für Geräte der Klassen K 2 bis K 7 mit Quick Connect. Für Kärcher Hochdruckreiniger ab 2009 oder später, bei denen der Schlauch mit Schnellkupplung an der Pistole und am Gerät befestigt wird. 9 m, 180 bar, 60 °C.	☐
Hochdruck-Ersatzschlauch-Kit: System ab 1992									
Adapterset Verlängerungsschlauch	20	2.643-037.0						2-teiliges Adapterset zum Anschluss eines Verlängerungsschlauchs mit Schraubgewinde an Hochdruckreiniger mit Quick Connect-Schnellverbindung. Nicht für Schlauchtrommelgeräte.	☐
Hochdruckschlauch-Verlängerung: System für Geräte mit Quick Connect-System									
XH 6 Q Verlängerungsschlauch Quick Connect	21	2.641-709.0						Hochdruck-Schlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 6 m robuster DN-8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. Für K 2-K 7-Geräte mit Quick Connect-Anschluss.	☐
Rohrreinigung									
PC 20 Dachrinnen- und Rohrreinigungsset	22	2.642-240.0						Das Dachrinnen- und Rohrreinigungsset arbeitet von ganz alleine - mit Hochdruck. Abflüsse, Rohrverstopfungen und Dachrinnen lassen sich mühelos reinigen.	☐
PC 15 Rohrreinigungsset	23	2.637-767.0						Rohrreinigungs-Set mit 15 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.	☐
PC 7,5 Rohrreinigungsset	24	2.637-729.0						Rohrreinigungs-Set mit 7,5 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.	☐
Schaumdüse									
FJ 6 Schaumdüse	25	2.643-147.0						FJ 6 Schaumdüse zur Reinigung mit kraftvollem Schaum (z. B. Ultra Foam Cleaner). Für Auto, Motorrad & Co. sowie zur Ausbringung von Pflegemitteln auf Stein-, Holz- und Fassadenflächen.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

K 2 BATTERY 1.117-200.0

KÄRCHER




		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Autoshampoo 3-in-1	26	2.643-144.0						Autoshampoo + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln.	☐
Verschiedenes									
SH 5 Saugschlauch	27	2.643-100.0						Umweltfreundlicher, 5 Meter langer Ansaugschlauch zum Ansaugen von Wasser aus alternativen Quellen wie Regenfassern oder Wassertonnen.	☐
Sand-/Nassstrahlset	28	2.638-792.0						Sand- und Nassstrahl-Set zum Entfernen von Rost, Farbe und hartnäckigen Verschmutzungen in Verbindung mit Kärcher Strahlmittel.	☐
Variogelenk	29	2.640-733.0						Um 180° stufenlos verstellbares Variogelenk zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Zum Anschluss zwischen Hochdruckpistole und Zubehör oder Strahlrohrverlängerung und Zubehör.	☐
Wasserfilter	30	4.730-059.0						Wasserfilter zum Schutz der Hochdruckreiniger-Pumpe vor Schmutzteilchen aus verunreinigtem Wasser.	☐
O-Ring Set	31	2.640-729.0						Ersatz-O-Ring-Set zum einfachen Austausch und Wechsel von O-Ringen und Sicherheitsstopfen an Hochdruckreiniger-Zubehör.	☐
Organiser	32	2.641-630.0						Kärcher Organiser - der praktische Wandhalter zur übersichtlichen Aufbewahrung von Kärcher Zubehör. Mit zwei Modulen zur flexiblen Montage. Ideal, um Waschbürsten vor Verformung zu schützen.	☐
Akkus									
Battery Power 36/50	33	2.445-031.0						36 V / 5,0 Ah Battery Power Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für alle Geräte der 36 V Kärcher Battery Power Akkuplattform.	☐
Ladegeräte									
Schnellladegerät Battery Power 36 V	34	2.445-033.0						Mit dem Schnellladegerät lässt sich der 36 V / 2,5 Ah Wechselakku in nur 48 Minuten zu 80 % aufladen. Auch für alle weiteren Akkus der 36 V Kärcher Battery Power Akkuplattform geeignet.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

K 2 BATTERY 1.117-200.0

KÄRCHER

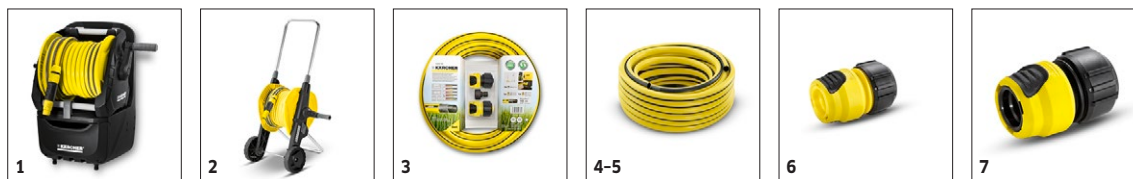

		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Schlauchaufbewahrung und Schlauchwagen									
Premium Schlauchträger HR 7.315 Kit 5/8"	1	2.645-165.0						Bewässerungsstation mit abnehmbarer Schlauchtrommel, Aufbewahrungsmöglichkeit für Spritzen & Brausen sowie großer Verstaubox und Fixiermöglichkeit für Gießstäbe. Mit umfassender Ausstattung.	☐
Schlauchwagen HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0						Fertig montierter Schlauchwagen mit höhenverstellbarer Schubgabel, abgewinkeltem Schlauchanschluss, freilaufender Handkurbel und raffinierter Klappfunktion für eine platzsparende Verstaueung.	☐
Schläuche									
Schlauchset für Hochdruckreiniger	3	2.645-156.0						Schlauchset für Hochdruckreinigung und Gartenbewässerung. Mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (3/4"), G3/4-Hahnanschluss, Universal-Schlauchkupplung sowie Universal-Kupplung mit Aqua Stop.	☐
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	4	2.645-138.0						Der robuste Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger (von -20 bis 65 °C) und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.	☐
Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m	5	2.645-142.0						PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). 25 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C.	☐
Schlauchstecksysteme									
Universal-Schlauchkupplung Plus	6	2.645-193.0						Universal-Schlauchkupplung Plus mit Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	☐
Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop	7	2.645-194.0						Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop und Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	☐

☐ Mögliches Zubehör.