

SmartOffice PL2000 Plus

plustek

SmartOffice Series



Die zuverlässige Digitalisierungslösung für Arbeitsgruppen und Einzelarbeitsplätze.





Der PL2000Plus überzeugt durch hohe Scangeschwindigkeit und kompaktes Design, besonders für die Nutzung als dezentrale Scannerstation. Hochauflösendes Simplex-Farbscannen in 1200 x 1200 dpi mit einer Scangeschwindigkeit von 20 Seiten pro Minute liefern professionelle Ergebnisse. Mit dem automatischen Dokumenteneinzug (ADF) und dessen Vorlagenkapazität von bis zu 80 Seiten, sind auch grosse Dokumentenstapel schnell gescannt. Darüber hinaus kann der PL2000Plus auch als Flachbettscanner genutzt werden, das ermöglicht nicht nur einen flexiblen Einsatz, sondern vervielfacht so auch die Anwendungsmöglichkeiten.

❖ KEY FEATURES

- Hohe Scangeschwindigkeit von 20ppm im Farbmodus
- Tagesvolumen von bis zu 1500 Seiten
- Verbesserte Bildqualität und zuverlässiges Papierhandling
- ADF-Vorlagenkapazität bis zu 80 Seiten
- Scant in gängige Formate wie durchsuchbare PDF, PDF / A, Word, Excel, JPEG und TIFF
- Automatische Einzugsenerkennung (ADF / Flachbett)
- TWAIN kompatibel
- LED Technik ohne Aufwärmzeit
- Bis zu 5 individuelle Scanprofile per One Touch Funktionstaste abrufbar

SmartOffice PL2000 Plus

❖ FEATURES

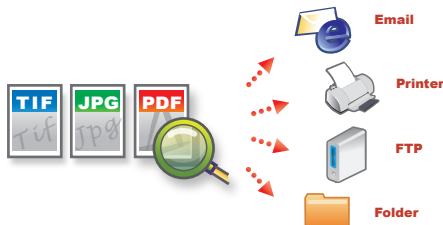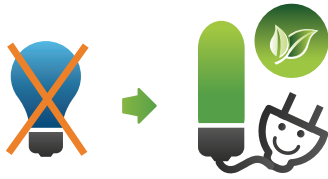

LED Lichtquelle

Der PL2000Plus ist mit der CCD LED Technologie ausgestattet, die nicht nur energiesparender, sondern auch bedeutend langlebiger ist als herkömmliche Lichtquellen. Zusätzlich kann der Scanvorgang somit direkt und ohne Aufwärmzeit gestartet werden. Durch die kompakte und platzsparende Bauform lässt sich der Scanner auch in Arbeitsumgebungen mit wenig Platz einsetzen.

Benutzerfreundlich

Die One-Touch Funktionstasten des Plustek SmartOffice PL2000Plus ermöglicht es, Scan-Aufgaben mit nur einem Tastendruck zu erledigen. Mit den fünf am Gerät befindlichen Tasten besteht direkter Zugriff auf Funktionen wie beispielsweise OCR, Kopieren und das Erstellen von durchsuchbaren PDF Dateien oder andere gebräuchlichen Bild- und Officeformate. Zusätzlich können diese auch an speziellen Bedürfnisse angepasst werden. Die TWAIN Kompatibilität sorgt für eine optimale Anbindung an eine Vielzahl von Scan- und Imaging-Programmen und bietet zusätzlich verschiedene Funktionen zur Verbesserung der Bildqualität.

Scannen im Handumdrehen

Mit der im Lieferumfang enthaltenen Software DocAction in Kombination mit den One Touch Funktionstasten am Gerät, können nicht nur Scanvorgänge mit einem Tastendruck gestartet werden, sondern auch individuelle Scanprofile hierfür konfiguriert werden. Viele Funktionen und Scaneinstellungen wie Qualität und Verarbeitung, Speicherort, Dateiformat und vieles mehr stehen hier zur Verfügung.

Umweltbewusst und energiesparend

Die ENERGY STAR-Zertifizierung des SmartOffice PL2000 Plus garantiert umweltfreundliche Konstruktionsmerkmale wie eine energiesparende LED-Beleuchtungstechnologie und Energiesparfunktionen.

Systemvoraussetzungen

- Pentium IV 3.2 GHz Prozessor
- DVD-ROM Laufwerk
- 1 freier USB Port (USB 2.0 empfohlen)
- 2 GB RAM (4 GB oder größer empfohlen)
- 2 GB freier Festplattenspeicher (2 GB oder größer empfohlen)

Software



sales@plustek.com

Spezifikationen

Lichtquelle	LED
Bildsensor	CCD
Auflösung (optisch)	1200 dpi
Hardware Auflösung	Flachbett: 1200 x 1200 dpi ADF: 600 x 600 dpi
Scanverfahren	Farbe: Input 48-bit, Output 24-bit Graustufen: Input 16-bit, Output 8-bit Schwarzweiss: 1-bit
ADF-Kapazität	80 Blatt (A4/ Letter, 70 g/m ² or 18 Lbs) Bemerkung: Die maximale ADF-Kapazität variiert in Abhängigkeit vom Papiergewicht.
Scan-Geschwindigkeit (ADF)	20 ppm (Color mode, 200 dpi, A4 Portrait) 20 ppm (Graustufen, 200 dpi, A4) 20 ppm (Schwarzweiß, 200 dpi, A4)
Scanbereich (B x L)	Flachbett: Max. 216 x 297 mm (8.5" x 11.69") Min. 12.7 x 12.7 mm (0.5" x 0.5") ADF: Max. 216 x 356 mm (8.5" x 14") Min. 12.7 x 12.7 mm (0.5" x 0.5")
Unterstütztes Papierformat (B x L)	Flachbett: Max. 216 x 297 mm (8.5" x 11.69") Min. 12.7 x 12.7 mm (0.5" x 0.5") ADF: Max. 220 x 356 mm (8.66" x 14") Min. 90 x 114 mm (3.55" x 4.5")
Grammatik (Papiergewicht)	50 to 120 g/m ² (14 to 32 Lbs)
Tagesvolumen (Seiten)	1.500
Lebensdauer der Gummi-Rolle (Scans)	100.000
Lebensdauer des Gummi-Pads (Scans)	25.000
Funktionstasten	Scan, Copy, OCR, File, Custom
Stromversorgung	24 Vdc/ 0.75 A
Anschluss	USB 2.0
Nettogewicht	4.8 Kg (10.58 Lbs)
Maße (B x T x H)	Ohne Einzelblatteinzug: 468 x 347 x 175 mm (18.43" x 13.66" x 6.89") Mit Einzelblatteinzug: 468 x 347 x 300 mm (18.43" x 13.66" x 11.81")
Schnittstelle	TWAIN – Kompatibel
Betriebssystem	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10



As an international ENERGY STAR Partner, Plustek has determined that this product meets the international ENERGY STAR Program for energy efficiency.