

Spezial-Schriftbänder

Zusätzlich zu dem umfangreichen TZe-Schriftband-Sortiment mit verschiedenen Farben und Breiten, wurden für bestimmte Beschriftungsaufgaben Spezial-Schriftbänder entwickelt.

Flexi-Tape


Zu verwenden an gewölbten Oberflächen



- Umwickeln von Kabel als Fähnchen
- Scharfe Kanten
- Zylindrische Oberflächen

Extra-stark klebendes Schriftband

Zu verwenden an unebenen, rauen und strukturierten Oberflächen

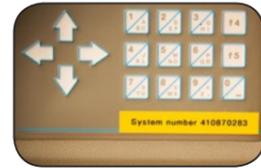

- Lackiertes Metall
- Pulverbeschichtete Oberflächen
- Nutzschränke

Schrumpfschlauch

Zu verwenden an Kabeln und Leitungen



- Schrumpft und umschließt das Kabel wenn es Hitze ausgesetzt ist
- Permanent
- Dauerhaft

Spezifikationen

Allgemein

Display	3 Zeilen à 16 Zeichen beleuchtetes Grafik-LCD mit Druckvorschau
Schnittstellen	USB 2.0, WLAN, Wireless Direct
Druckgeschwindigkeit	30 mm / second (maximum)
Maximale Schriftbandbreite	24 mm
Maximale Druckhöhe	18 mm
Schneideeinheit	Automatisch (Voll- und Halbschnitt)
Batterien	Lithium-Ionen Akku BA-E001 (enthalten) 6 x AA Alkaline/wiederaufladbar (LR6/HR6) (nicht enthalten)

Etikettengestaltung

Beschriftungsfunktionen	Allgemein ; Anschlüsse ; Verteiler ; Klemmblock ; Kabel ; Fähnchen ; Schrumpfschlauch Erweiterte Nummerierung (automatisches Inkrementieren von Zeichen)
Schrift	14 Arten ; 10 Stile ; 6 bis 48 Punktgrößen
Max. mehrzeiliger Druck	7 (mit 24 mm Schriftbandkassette)
Max. Anzahl Textblöcke	99
Symbole	384
Rahmen	7
Barcodes	9 Protokolle
Fortlaufende Nummerierung	1-99
Mehrfachausdruck	1-99
Vertikaldruck	Ja
Umlaufdruck	Einfach ; Wiederholt

Speicher

Arbeitsspeicher pro Etikett	1500
Speicherplätze	99

PC-Software

Unterstützte Betriebssysteme	Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Mac OS X 10.6 - 10.9
Assistent zur Kabelbeschriftung	Ja
Schriftarten	Alle installierten True Type Fonts
Schriftstile	12
Bildformate	JPG, BMP, TIFF und andere gängige Formate
Bildschirmfoto	Ja
Rahmen	153
Barcodes	21 Protokolle inklusive 1D/2D-Barcodes

Lieferumfang

Inklusive	Beschriftungsgerät PT-E550W 24 mm laminiertes Schriftband (extra-stark klebend, schwarz auf gelb, 8 m lang) 12 mm laminiertes Flexi-Tape (schwarz auf weiß, 8 m lang) Lithium-Ionen Akku Netzadapter CD-ROM (Etikettendesign-Software, Druckertreiber) USB-Kabel, Trageschleife und Benutzerhandbuch
-----------	--

Verbrauchsmaterial

Schriftband ;	TZe-Schriftbandkassetten ; 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm
Schriftbandbreiten	HSe-Schrumpfschlauchkassetten ; 5,8 / 8,8 / 11,7 / 17,7 / 23,6 mm

Optionale Stromversorgung

Batterien	AA Alkaline/wiederaufladbar (LR6/HR6)
-----------	---------------------------------------

Gewicht und Abmessungen

PT-E550WVP	126 x 250 x 94 mm (B x T x H) ; 1,05 kg
------------	---

Kontakt:

brother
at your side

www.brother.de
www.brother.at

ZBR7POSPPTE550W



P-touch
E550WVP


brother
at your side



Industrielles PC-Beschriftungsgerät mit WLAN

Erstellen Sie mit dem PT-E550WVP dauerhafte Etiketten für Kabel, Anschlüsse oder Schaltkästen – wahlweise über die intuitiven Beschriftungsfunktionen am Gerät, durch Anschluss an Ihren PC oder über Ihr Smartphone/ Tablet mit der Brother Kabelbeschriftungs-App.

- Großes hintergrundbeleuchtetes Grafik-Display
- Automatische Schneideeinheit
- Inklusive 2 Schriftbandkassetten, Netzadapter, Lithium-Ionen Akku, USB-Kabel, Trageschleife und Hartschalenkoffer
- Bedruckt 3,5/6/9/12/18 und 24 mm breite Etiketten

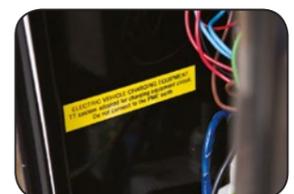

„Die eindeutige Beschriftung meiner Arbeit ist von großer Relevanz für Sicherheit und Identifizierung. Außerdem kann ich ganz flexibel Etiketten wahlweise über den PC oder das Smartphone ausdrucken, je nachdem wo ich gerade bin.“

P-touch E550WVP

Die klare Kennzeichnung von Kabeln, Schaltkästen und Anschlüssen mit dauerhaften Etiketten ist essenziell für Elektriker, Mitarbeiter in Daten- und Telekommunikation oder Installateure von Sicherheitsanlagen. Das Brother P-touch E550WVP erstellt Etiketten, welche ANSI/EIA/TIA-606A/B Etikettierstandards erfüllen und UL-969 konform sind.



Bedruckt 3,5 bis 24 mm breite Etiketten

Verschiedene Etikettenbreiten für unterschiedliche Anwendungen



Großes hintergrundbeleuchtetes Grafik-LCD

Ermöglicht das Layout Ihres Etiketts in der Druckvorschau zu begutachten



Erweiterte Nummerierung

Druckt Etiketten mit sich erhöhenden Zeichenfolgen



384 integrierte Symbole

Inklusive Elektriker-, Datenkommunikations- und Sicherheitssymbole



Automatische Schneideeinheit mit Halbschnittfunktion

Behält Mehrfachausdrucke in der richtigen Reihenfolge



Beschriftungsfunktionen für Spezialisten

Einfach Etiketten für Kabel, Anschlüsse oder Datenkommunikationseinheiten erstellen



Datenbanken durchsuchen/verbinden/drucken

Upload von Daten über Ihren PC zum Ausdruck von Etiketten vor Ort




USB & WLAN

Vom PC oder Mobilgerät drahtlos drucken



Laminierte P-touch Etiketten – Das Band der unbegrenzten Möglichkeiten

Die laminierten Brother P-touch TZe-Schriftbänder bestehen aus sechs Lagen verschiedener Materialien, die ein dünnes und extrem festes, strapazierfähiges Band ergeben. Die Schrift wird durch ein Thermotransfer-Verfahren auf die Unterseite der Schutzschicht gedruckt und von zwei Schichten eines Polyester-Filmes (PET) eingeschlossen. Wir haben unsere Schriftbänder unter extremen Bedingungen hinsichtlich Abrieb, Temperaturen, Chemikalien und Sonnenlicht getestet. Daher können Sie sicher sein, dass die Schriftbänder professionellen Qualitätsansprüchen gerecht werden und selbst extremen Bedingungen standhalten.

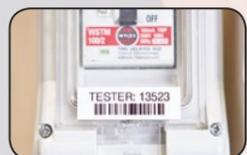

P-touch
E550WVP



Laminiert



Temperaturbeständig



Wasserfest



Lichtbeständig



Abriebfest



Resistent gegen die meisten Chemikalien



Rückenschutz für leichtes Ablösen



Stark haftend