

CS 45 XA


WATER PROOF
PERMANENT WASSERDICHT
BIS 1m TIEFE

DUST PROOF

SCHUTZ VOR STAUB
UND SCHMUTZ

SHOCK PROOF

STOßFEST BIS
ZU EINER FALLHÖHE
VON 1,50m

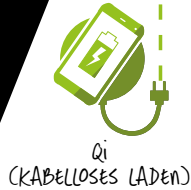

WASSERDICHT



SCHUTZ VOR STAUB
UND SCHMUTZ



STOßFEST

BEDIENBAR MIT
HANDSCHUTZEN UND BEI
FEUCHTEM DISPLAY



DISPLAY GRÖßE
5" FULL HD



FINGERPRINT

CYRUS
RUGGED MOBILITY

Cyrus Technology GmbH
Hergelsbendenstr. 49
52080 Aachen – Deutschland

+49 (0) 241 939127-0
info@cyrus-technology.de

Ihr Cyrus Rugged Phone hält einem Tauchgang permanent bis zu 1m Tiefe stand. Vor Regen, fließendem Wasser, Schnee, Wasserdampf oder sonstigen wasserbedingten Einflüssen ist Ihr Cyrus Rugged Phone natürlich auch geschützt.

Starke Verunreinigungen durch Schmutz oder Matsch, sowie starke Staubeinwirkungen können Ihrem Cyrus Rugged Phone nichts anhaben. Durch den IP68 Standard kann nichts die Dichtungen durchdringen. Vielmehr können Sie die Verunreinigungen unter fließendem Wasser säubern.

Ihr Cyrus Rugged Phone ist für einen Fall aus 1,50m Höhe stoßfest ausgelegt. Ein Sturz aus dieser Höhe kann der Elektronik und der Technik keinen Schaden zufügen. Das spezielle Kunststoffgehäuse leitet die kinetische Energie ab.

CS 45 XA



Technische Daten



DESIGN

| | |
|-----------|---|
| Abmessung | 154x78x13mm |
| Gewicht | 235g |
| Tasten | Ein/Aus, Lautstärke, SOS, PTT, Zurück / Home / Task-Manager / Sondertaste |



DISPLAY

| | |
|-------|---|
| Größe | 5,0" FULL HD (1920x1080) |
| Typ | G+F+F (2-facher Sensorfilm) Bedienbar mit Handschuhen und bei feuchtem Display |



RUGGED FÄHIGKEIT

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| IP Zertifizierung | IP68 |
| Wasserdicht | permanent wasserdicht bis 1m Tiefe |
| Staubdicht | staubundurchlässig |
| Stoßfest | stoßgeschützt bis zu 1,50m Fallhöhe |
| Militärstandard | MIL-810G |
| Display | Gorilla Glas 5 – kratz- & bruchfest |
| Temperaturbereich | -25°C bis +55°C |
| GPS | GPS / GLONASS / GALILEO / Beidou |
| SOS | ja |
| PTT (Walkie-Talkie) | ja |
| Funktion über WiFi oder Mobilfunk | ja |



KAMERA

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Auflösung Hauptkamera | 20,0 Megapixel |
| Auflösung Frontkamera | 8,0 Megapixel |
| Autofocus | ja |
| Video | ja |
| Auflösung Video | 1080p (1920x1080) |



SOFTWARE

| | |
|----------------|-----------------|
| Betriebssystem | Android 9.0 Pie |
|----------------|-----------------|



CPU

| | |
|----------|-----------------------------|
| CPU | 2,3 GHz Octa-Core |
| Chipsatz | MediaTek Helio P35 (MT6765) |



SPEICHER

| | |
|-----------------------|--------------|
| Arbeitsspeicher (RAM) | 4GB |
| Telefonspeicher (ROM) | 64GB |
| Speicher SD-Karte | bis zu 256GB |



AKKU

| | |
|-----------------------|---------------|
| Typ | Lithium-Ionen |
| Kapazität | 4.400mAh |
| Gesprächszeit | ca. 20h |
| Standby Zeit | ca. 700h |
| Qi (kabelloses Laden) | ja |



SIM

| | |
|------------------|----------------|
| Dual SIM | ja |
| Single SIM | --- |
| Größe SIM Slot 1 | Nano SIM-Karte |
| Größe SIM Slot 2 | Nano SIM-Karte |



ANSCHLÜSSE

| | |
|--------------------|--------------|
| USB-C | ja |
| NFC | ja |
| OTG | ja |
| Kopfhöreranschluss | 3.5mm Klinke |



MULTIMEDIA

| | |
|------------------|--|
| Audio-Wiedergabe | AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, MP3, MIDI, OGG, WAV, FLAC, MKV |
| Audio-Aufnahmen | AMR-NB, AMR-WB, AAC, AAC+, eAAC, WAV |
| Video-Wiedergabe | H.263, H.264, H.265, MPEG4, VP8, VP9 |
| Video-Aufnahmen | AMR-NB, AMR-WB, AAC, AAC+, eAAC, WAV |



NETZWERK

| | |
|--------------|--|
| 2G / GSM | Multiband Version: B2 / B3 / B5 / B8 (Quad Band) |
| Netzstandard | GSM / GPRS / EDGE(RX) |
| 3G / UMTS | Multiband Version: B1 / B2 / B4 / B5 / B8 |
| Netzstandard | WCDMA / UMTS / HSPA / HSPA+ 4G / LTE |
| | Multiband Version: FDD-LTE: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B20 / B25 / B26 / B28 / B30 / B40 / B66 TDD-LTE: B40 |
| Netzstandard | LTE / Category 7 |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4GHz/5GHz) |
| Bluetooth | 5 |



SENSOREN

| | |
|-----------------------|----|
| Distanzsensor | ja |
| Beschleunigungssensor | ja |
| Lichtsensor | ja |
| Magnetsensor | ja |
| Pedometer-Sensor | ja |



DIVERSES

| | |
|-------------------|---|
| Fingersensor | ja |
| Gesichtserkennung | ja |
| Taschenlampe | ja |
| Radio | ja |
| Organizer | Alarm + Kalender + Rechner + Stoppuhr + Notizen |