


DIGITUS CAT 6 U/UTP Patchkabel - LSZH, 10 Stück

DK-1617-005-10
EAN 4016032470588

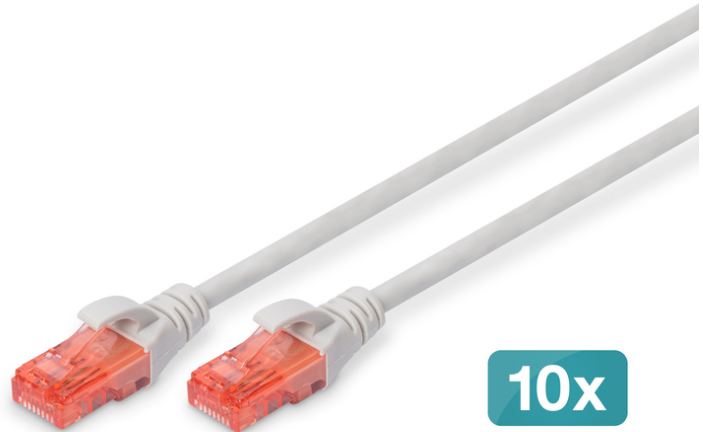

CAT 6 U-UTP Patchkabel, Cu, LSZH AWG 26/7, Länge 0.5 m, 10 Stück, Farbe Grau

Die DIGITUS® Kategorie 6 Klasse E Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6 Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS® CAT 6 Verkabelung. Die Leistung wurde bis 250 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahbereichsprechen („NEXT“). Die DIGITUS® Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutzülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 6 wird durch die rote Einfärbung der Stecker ermöglicht.

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- 2x RJ45-Stecker (8P8C)
- Hauben mit Knickschutz, Zugentlastung und Rasthebelschutz
- Längenbezeichnung auf den Hauben
- Innenleiter: Kupfer (Cu)
- 10 Stück
- Slim Version: nein
- Länge: 0.5 m
- Kategorie: CAT 6
- Farbe: grau
- Belegung: 1:1
- Mantel: LSOH
- Schirmung: U-UTP, ungeschirmt
- Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 26/7, Twisted Pair

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	18	0,51	36,00	36,00	21,00	27.216,00
Innen-VPE	1	0,03	5,20	22,00	21,00	2.402,40
Einzel-VPE	1	0,03	1,60	11,50	21,00	386,40
Netto einzeln ohne VP	1	-0,01	1,60	11,50	21,00	386,40

Weitere Anwendungsbilder:

