

483 mm (19") Netzwerkschrank Unique Serie



unique**SERIES**

- ✓ 1,5 mm starkes Stahlblech
- ✓ Traglast bis zu 800 kg
- ✓ Standardfarben Grau und Schwarz
- ✓ Umfangreiches Zubehör erhältlich

DN-19 42U-8/10-1

Kurzbeschreibung

483 mm (19") Netzwerkschrank Unique Serie, 600, 800 mm Breite - 600, 800, 1000, 1200 mm Tiefe

Features

- Schutzklasse IP20
- Fronttür aus komplettem Metallrahmen mit Sicherheitsglas
- Verschluss-System mit Schwenkhebelgriff an Fronttür (vorbereitet zur Aufnahme von Profilhalbzylinder)
- Türanschlag einfach wechselbar
- 120° Türöffnungswinkel der Front- und Rücktüren
- Doppelflügelige Rücktür (800 mm breite Schränke); Einflügelige Rücktür (600 mm breite Schränke)
- 1-Punkt-Verriegelung an allen Türen
- Seitenteile sind abschließ- und abnehmbar
- inkl. 4 Stück Nivellierfüße, welche bereits unter dem Schrank angebracht sind
- 483 mm (19")-Profilschienen an der Vorder- und Rückseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
- 483 mm (19")-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
- Traglast der 483 mm (19")-Profilschienen: 800 kg
- 1,5 mm starkes Stahlblech
- Hohe Rahmensteifigkeit durch spezielle Blechbiegetechnik
- Eingebaute Tiefenstreben (bei Schränken ab 26HE) sorgen für Stabilität
- 800 mm breite Schränke ab 32HE sind ausgestattet mit vertikalen Kabelführungskanälen vorne
- Aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung im Boden
- Kabeleinlass mit Boden und Dach mit Bürstenleiste links und rechts (bei Schränken ab 800 mm Breite)
- Kabeleinlass mit Bürstenleiste an der oberen und unteren Schrankrückseite (bei Schränken ab 26HE)
- Dach ist vorbereitet für die Aufnahme einer Lüftereinheit
- Diverse Erdungspunkte im Schrank für Einbaukomponenten
- Lieferung erfolgt komplett montiert
- Standardfarbe: Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005); andere Farben sind auf Anfrage erhältlich

Produktübersicht

Die Netzwerkschrank Unique Serie wurde für Verkabelung und Netzwerkkomponenten entwickelt und produziert. Verschiedenste Optimierungen führen zu einer optimalen Leistung in Qualität und Mehrwert.

Die Schränke sind benutzerfreundlich konzipiert und ästhetisch im Aussehen.

Die Fronttür besteht aus einem kompletten Metallrahmen mit Sicherheitsglas. Der Türanschlagswechsel kann wahlweise von links auf rechts geändert werden. Der abschließbare Schwenkhebelgriff ist vorbereitet für die Aufnahme von Profilhalbzylindern (Adapter liegt bei). Alle Seitenteile sind abschließbar und können leicht abgenommen werden. Jeder Schrank beinhaltet galvanisierte 483 mm (19")-Profilschienen, montiert vorne und hinten im Schrankinneren. Sie sind tiefenverstellbar und besitzen eine Markierung der jeweiligen Höheneinheit. Die vertikalen Kabelführungskanäle sind neben den vorderen Profilschienen verbaut (bei Schränken ab 800 mm Breite). Sie bieten eine einfache Führung von Patch- und Installationskabeln. Das Dach ist vorbereitet zur Aufnahme einer Lüftereinheit.


Die komplett montierten 483 mm (19")-Schränke sind in verschiedenen Höheneinheiten von 22HE bis zu 47HE und einer Breite von 600 oder 800 mm und einer Tiefe von 600, 800 oder 1000 mm erhältlich.

Standardfarbe Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005); andere Farben erhältlich auf Anfrage.

Konform gemäß Standards

- ISO 9001:2008
- IEC 297-1, -2 (Abmessungen mechanischer Strukturen im 483 mm (19")-Bereich)
- EN 61587-1:2012 (mechanische Trägere für elektronische Anlagen)
- EN 60950-1:2006 (CE informationstechnologische Anlagen - Sicherheit - Teil1 - Allgemeine Anforderungen)

Produktabbildungen

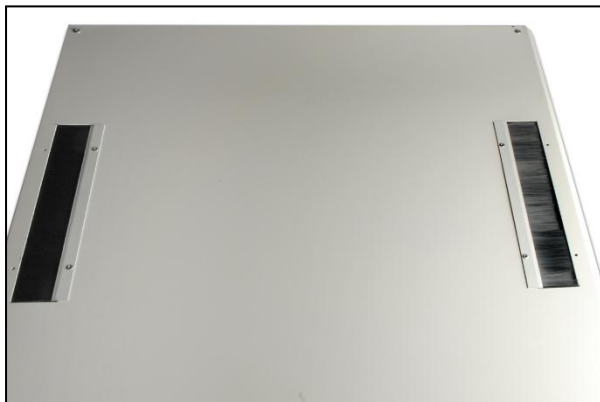

Logistische Daten

Höheneinheiten (HE)	Höhe x Breite x Tiefe in mm	Nettogewicht in kg	Bruttogewicht in kg
22HE	1164x600x600 mm	47,9 kg	53,9 kg
	1164x600x800 mm	64,2 kg	72,2 kg
	1164x800x800 mm	68 kg	78 kg
26HE	1342x600x600 mm	52,7 kg	58,7 kg
	1342x600x800 mm	69,8 kg	77,8 kg
	1342x600x1000 mm	77 kg	89 kg
	1342x800x800 mm	81 kg	95 kg
	1342x800x1000 mm	88 kg	104 kg
32HE	1609x600x600 mm	60,9 kg	66,9 kg
	1609x600x800 mm	79,9 kg	87,9 kg
	1609x800x800 mm	96 kg	106 kg
36HE	1787x600x600 mm	66,3 kg	72,3 kg
	1787x600x800 mm	86,4 kg	94,4 kg
	1787x800x800 mm	110 kg	120 kg
42HE	2053x600x600 mm	73,7 kg	79,7 kg
	2053x600x800 mm	90 kg	98 kg
	2053x600x1000 mm	107 kg	119 kg
	2053x600x1200 mm	133 kg	145 kg
	2053x800x800 mm	129 kg	139 kg
	2053x800x1000 mm	145 kg	155 kg
	2053x800x1200 mm	152 kg	166 kg
47HE	2275x600x600 mm	80 kg	86 kg
	2275x600x800 mm	99,9 kg	107,9 kg
	2275x600x1000 mm	116 kg	128 kg
	2275x600x1200 mm	149 kg	161 kg
	2275x800x800 mm	143 kg	153 kg
	2275x800x1000 mm	159 kg	174 kg
	2275x800x1200 mm	169 kg	182 kg

*Höhe in mm inkl. Nivellierfüße - für Schrankabmessungen vom Dach bis zum Boden ohne Nivellierfüße ziehen Sie bitte ca. 30 mm von der Höhe ab.

Assmann Electronic GmbH, Auf dem Schüffel 3, 58513 Lüdenscheid, Deutschland, info@assmann.com, Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten

Produktvideo

Schauen Sie sich „DN-19 42U-8/8-1“ auf dem offiziellen DIGITUS[®] Professional YouTube Channel an (bei Benutzung dieser PDF an einem PC, Smartphone oder Tablet, klicken Sie bitte auf das unten stehende YouTube Logo. Alternativ können Sie auch den unten stehenden QR Code einscannen):



Artikelnummer Information

Netzwerkschrank Unique Serie - 600 mm Breite x 600 mm Tiefe

DN-19 22U-6/6-1	DIGITUS [®] 22HE Netzwerkschrank, 1164x600x600 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 22U-6/6-B-1	DIGITUS [®] 22HE Netzwerkschrank, 1164x600x600 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 26U-6/6-1	DIGITUS [®] 26HE Netzwerkschrank, 1342x600x600 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 26U-6/6-B-1	DIGITUS [®] 26HE Netzwerkschrank, 1342x600x600 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 32U-6/6-1	DIGITUS [®] 32HE Netzwerkschrank, 1609x600x600 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 32U-6/6-B-1	DIGITUS [®] 32HE Netzwerkschrank, 1609x600x600 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 36U-6/6-1	DIGITUS [®] 36HE Netzwerkschrank, 1787x600x600 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 36U-6/6-B-1	DIGITUS [®] 36HE Netzwerkschrank, 1787x600x600 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 42U-6/6-1	DIGITUS [®] 42HE Netzwerkschrank, 2053x600x600 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 42U-6/6-B-1	DIGITUS [®] 42HE Netzwerkschrank, 2053x600x600 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 47U-6/6-1	DIGITUS [®] 47HE Netzwerkschrank, 2275x600x600 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 47U-6/6-B-1	DIGITUS [®] 47HE Netzwerkschrank, 2275x600x600 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)

Netzwerkschrank Unique Serie - 600 mm Breite x 800 mm Tiefe

DN-19 22U-6/8-1	DIGITUS [®] 22HE Netzwerkschrank, 1164x600x800 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 22U-6/8-B-1	DIGITUS [®] 22HE Netzwerkschrank, 1164x600x800 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 26U-6/8-1	DIGITUS [®] 26HE Netzwerkschrank, 1342x600x800 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 26U-6/8-B-1	DIGITUS [®] 26HE Netzwerkschrank, 1342x600x800 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 32U-6/8-1	DIGITUS [®] 32HE Netzwerkschrank, 1609x600x800 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 32U-6/8-B-1	DIGITUS [®] 32HE Netzwerkschrank, 1609x600x800 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 36U-6/8-1	DIGITUS [®] 36HE Netzwerkschrank, 1787x600x800 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 36U-6/8-B-1	DIGITUS [®] 36HE Netzwerkschrank, 1787x600x800 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 42U-6/8-1	DIGITUS [®] 42HE Netzwerkschrank, 2053x600x800 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 42U-6/8-B-1	DIGITUS [®] 42HE Netzwerkschrank, 2053x600x800 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 47U-6/8-1	DIGITUS [®] 47HE Netzwerkschrank, 2275x600x800 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 47U-6/8-B-1	DIGITUS [®] 47HE Netzwerkschrank, 2275x600x800 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)

Netzwerkschrank Unique Serie - 600 mm Breite x 1000 mm Tiefe

DN-19 26U-6/10-1	DIGITUS [®] 26HE Netzwerkschrank, 1342x600x1000 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 26U-6/10-B-1	DIGITUS [®] 26HE Netzwerkschrank, 1342x600x1000 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 42U-6/10-1	DIGITUS [®] 42HE Netzwerkschrank, 2053x600x1000 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 42U-6/10-B-1	DIGITUS [®] 42HE Netzwerkschrank, 2053x600x1000 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 47U-6/10-1	DIGITUS [®] 47HE Netzwerkschrank, 2275x600x1000 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 47U-6/10-B-1	DIGITUS [®] 47HE Netzwerkschrank, 2275x600x1000 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)

Netzwerkschrank Unique Serie - 600 mm Breite x 1200 mm Tiefe

DN-19 42U-6/12-1	DIGITUS [®] 42HE Netzwerkschrank, 2053x600x1200 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 42U-6/12-1B	DIGITUS [®] 42HE Netzwerkschrank, 2053x600x1200 mm, Farbe Schwarz (RAL 7035)
DN-19 47U-6/12-1	DIGITUS [®] 47HE Netzwerkschrank, 2275x600x1200 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 47U-6/12-1B	DIGITUS [®] 47HE Netzwerkschrank, 2275x600x1200 mm, Farbe Schwarz (RAL 7035)

Netzwerkschrank Unique Serie - 800 mm Breite x 800 mm Tiefe

DN-19 22U-8/8-1	DIGITUS [®] 22HE Netzwerkschrank, 1164x800x800 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 22U-8/8-B-1	DIGITUS [®] 22HE Netzwerkschrank, 1164x800x800 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 26U-8/8-1	DIGITUS [®] 26HE Netzwerkschrank, 1342x800x800 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 26U-8/8-B-1	DIGITUS [®] 26HE Netzwerkschrank, 1342x800x800 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 32U-8/8-1	DIGITUS [®] 32HE Netzwerkschrank, 1609x800x800 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 32U-8/8-B-1	DIGITUS [®] 32HE Netzwerkschrank, 1609x800x800 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 36U-8/8-1	DIGITUS [®] 36HE Netzwerkschrank, 1787x800x800 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 36U-8/8-B-1	DIGITUS [®] 36HE Netzwerkschrank, 1787x800x800 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 42U-8/8-1	DIGITUS [®] 42HE Netzwerkschrank, 2053x800x800 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 42U-8/8-B-1	DIGITUS [®] 42HE Netzwerkschrank, 2053x800x800 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 47U-8/8-1	DIGITUS [®] 47HE Netzwerkschrank, 2275x800x800 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 47U-8/8-B-1	DIGITUS [®] 47HE Netzwerkschrank, 2275x800x800 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)

Netzwerkschrank Unique Serie - 800 mm Breite x 1000 mm Tiefe


DN-19 26U-8/10-1	DIGITUS [®] 26HE Netzwerkschrank 1342x800x1000 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 26U-8/10-B-1	DIGITUS [®] 26HE Netzwerkschrank 1342x800x1000 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 42U-8/10-1	DIGITUS [®] 42HE Netzwerkschrank 2053x800x1000 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 42U-8/10-B-1	DIGITUS [®] 42HE Netzwerkschrank 2053x800x1000 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 47U-8/10-1	DIGITUS [®] 47HE Netzwerkschrank 2275x800x1000 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 47U-8/10-B-1	DIGITUS [®] 47HE Netzwerkschrank 2275x800x1000 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)

Netzwerkschrank Unique Serie - 800 mm Breite x 1200 mm Tiefe


DN-19 42U-8/12-1	DIGITUS [®] 42HE Netzwerkschrank, 2053x800x1200 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 42U-8/12-1B	DIGITUS [®] 42HE Netzwerkschrank, 2053x800x1200 mm, Farbe Schwarz (RAL 7035)
DN-19 47U-8/12-1	DIGITUS [®] 47HE Netzwerkschrank, 2275x800x1200 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 47U-8/12-1B	DIGITUS [®] 47HE Netzwerkschrank, 2274x800x1200 mm, Farbe Schwarz (RAL 7035)

Technische Zeichnungen


Netzwerkschrank Unique Serie - 600 mm Breite x 600 mm Tiefe

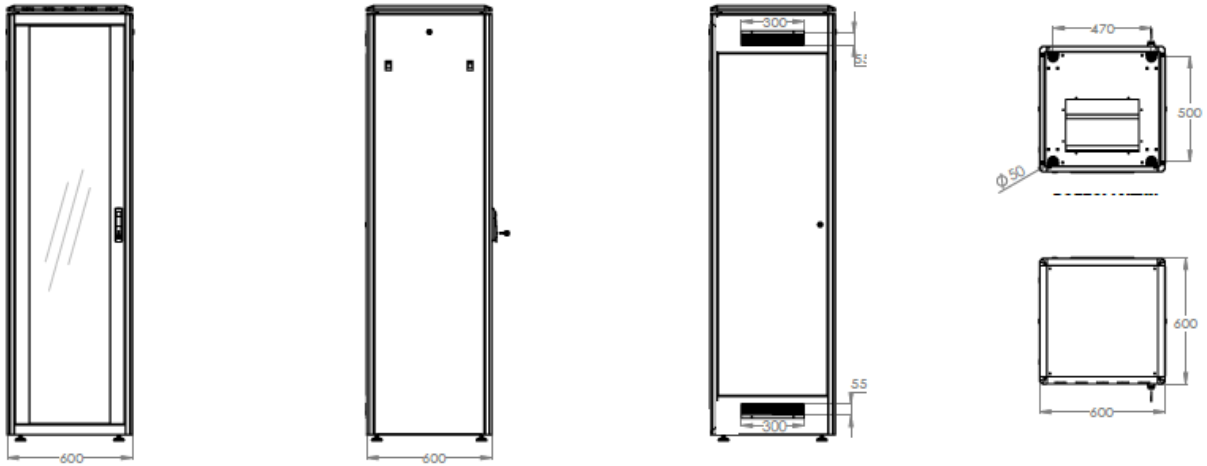


Netzwerkschrank Unique Serie - 600 mm Breite x 800 mm Tiefe

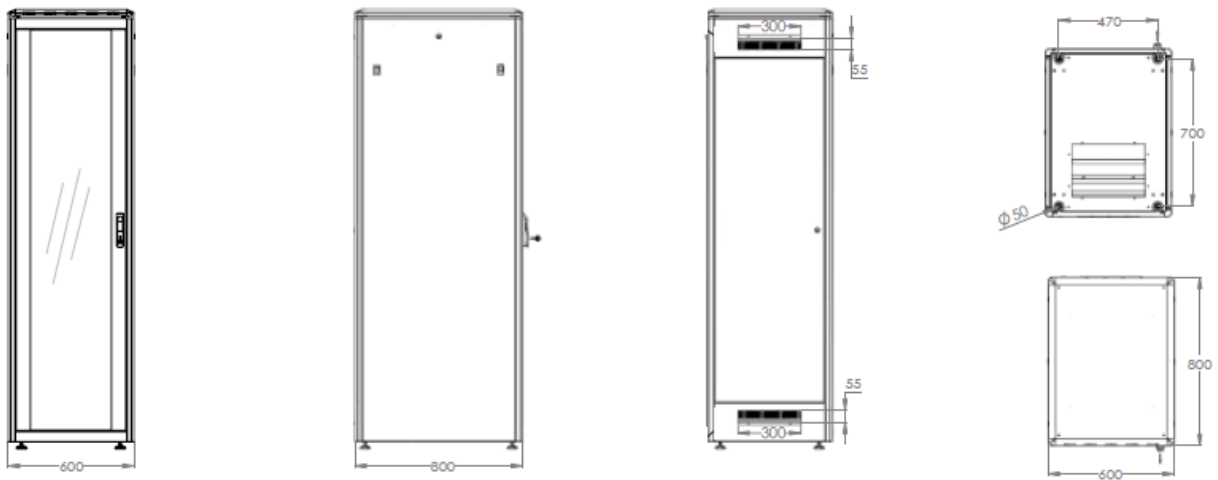


Netzwerkschrank Unique Serie - 600 mm Breite x 1000 mm Tiefe

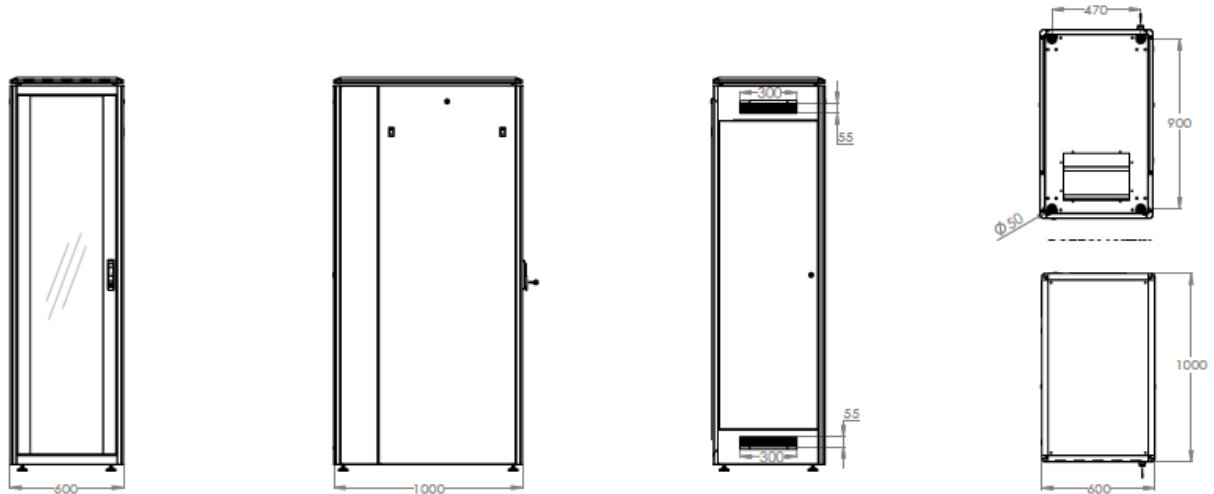

Netzwerkschrank Unique Serie - 600 mm Breite x 1200 mm Tiefe

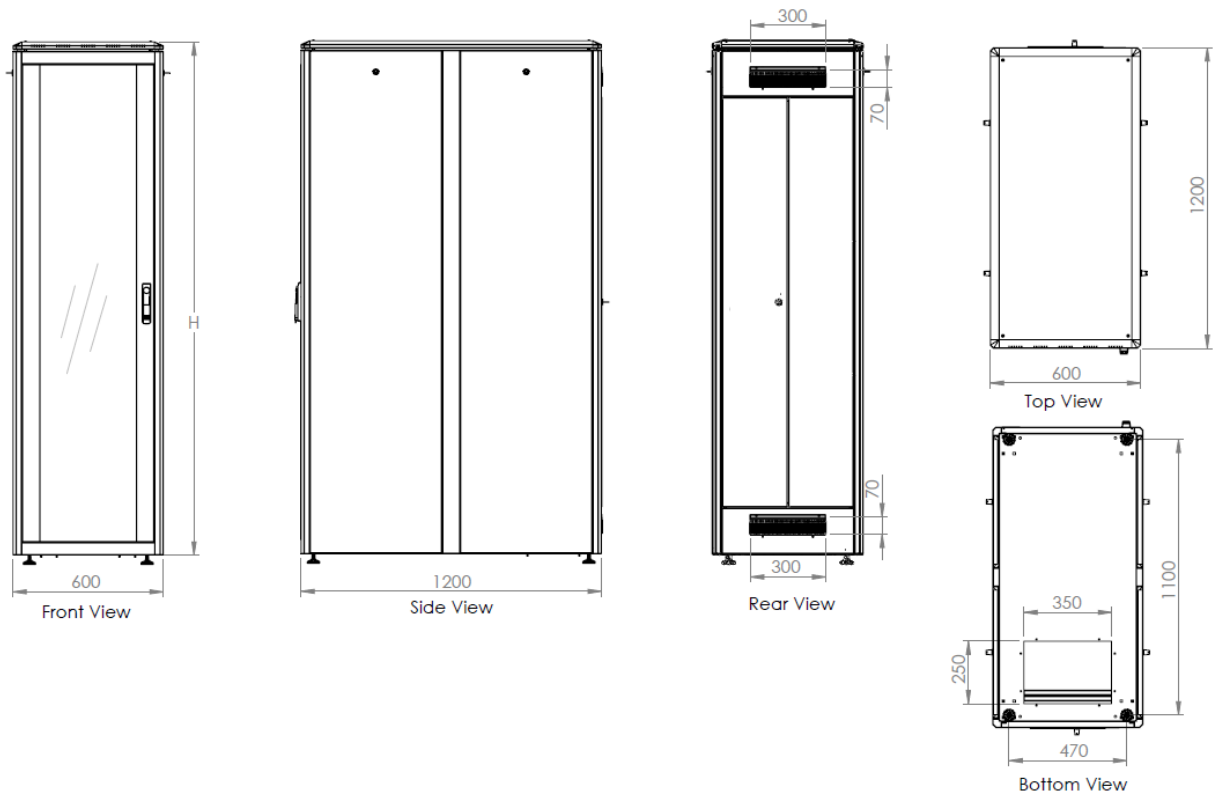

Netzwerkschrank Unique Serie - 800 mm Breite x 800 mm Tiefe

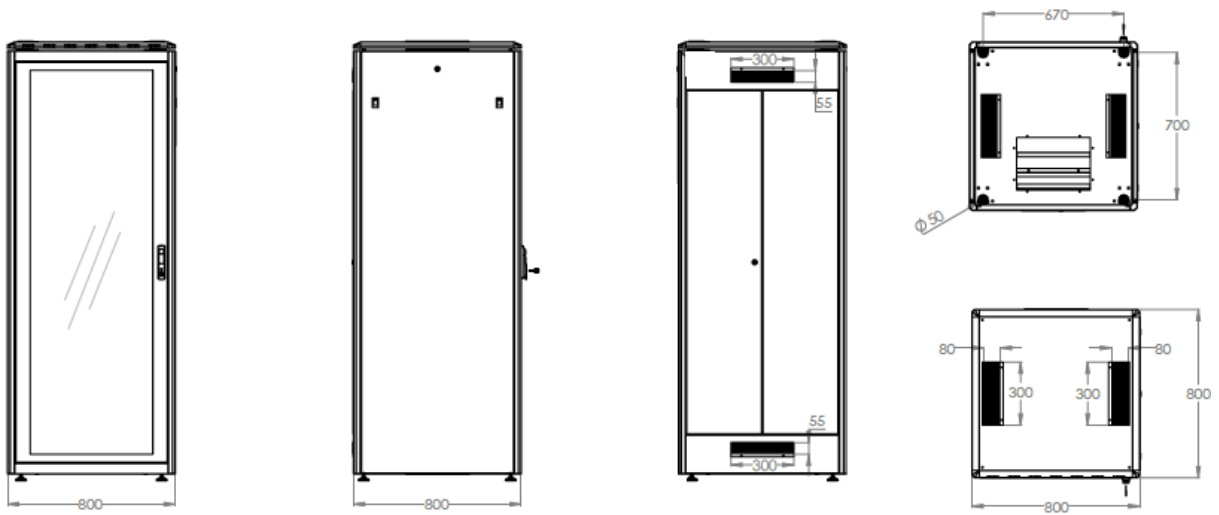

Netzwerkschrank Unique Serie - 800 mm Breite x 1000 mm Tiefe

