


brennenstuhl®

— smart technology.

G E S A M T K A T A L O G
P R O D U C T C A T A L O G U E



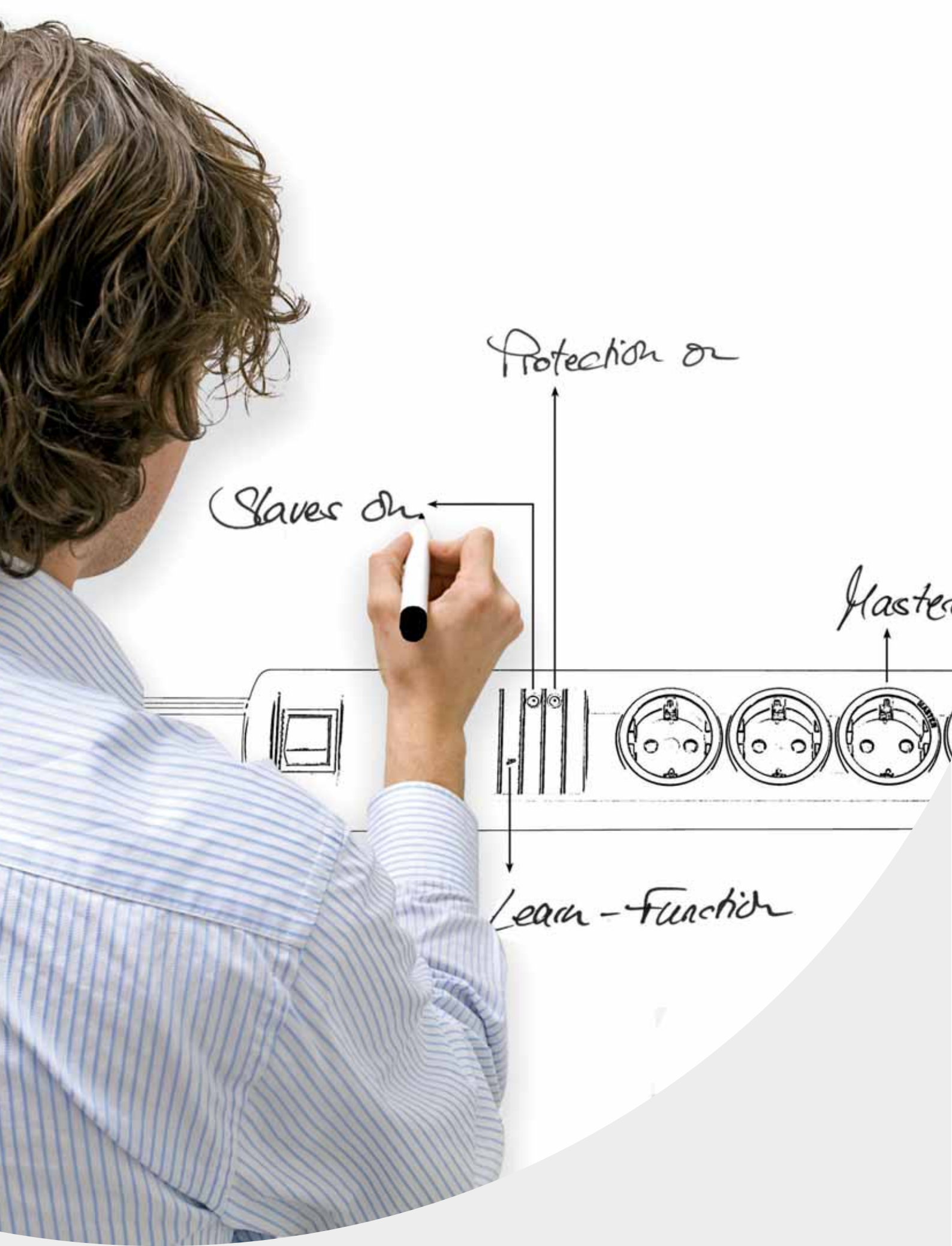

Protection on

Slaves on

Masters

Learn-Function

smart technology -

 
Das ist Vertrauen und Kontinuität

Wir bleiben dran! Denn um intelligente und zukunftsweisende Produkte zu entwickeln, bedarf es Kontinuität. Jeden Tag nutzen wir dazu, um unsere Produkte mit unserem Team noch besser und noch smarter zu machen. Und nur durch Vertrauen und den kontinuierlichen und partnerschaftlichen Dialog mit Ihnen, unseren Kunden, sind wir in der Lage immer genau die Produkte zu entwickeln, die am Markt erfolgreich sein werden. Innovation hat daher bei uns eine lange Tradition - über Generationen hinweg. Vertrauen Sie auf uns. Vertrauen Sie auf Kontinuität und unsere smart technology.

smart technology -

That is trust and continuity


We're on the case! Developing intelligent and trendsetting products requires continuity. With our team we use every day to make our products even better and even smarter. And it is only with trust, as well as continuous and cooperative dialogue with you, our customers, that we are always able to develop products that will be successful on the market. Therefore, we have a long tradition of innovation spanning generations. You can trust us. You can trust our continuity and our smart technology.



Hugo Brennenstuhl
Geschäftsführer
Managing Director



 Dr. Wolfgang Dehler-Brennenstuhl
Geschäftsführer
Managing Director



Sebastian Brennenstuhl
Assistenz der Geschäftsführung
Assistant of Managing Director



smart technology - Das ist Raum für neue Ideen

Licht neu gedacht: LED-Technologie und Kaltlicht bei brennenstuhl®
Die LED-Technologie ist ein gutes Beispiel, wie wir Räume für neue Ideen nutzen. Denn durch unsere Produkte überführen wir eine intelligente Technologie in zahlreiche clevere Anwendungen, die am Markt überzeugen. Freuen Sie sich auf die Seiten 142-188 und lernen Sie die smart technology unserer Produkte im Segment der Leuchten kennen.

smart technology - That is room for new ideas

Lighting redesigned: LED technology and cold light with brennenstuhl®
The LED technology is a good example of how we use rooms for new ideas. Because by means of our products, we transform an intelligent technology in numerous clever applications that convince on the market. Take a look at pages 142-188 and find out more about the smart technology used in our lighting products.



Primera Tec Comfort switch plus (Art.-Nr. 1153300417)

smart technology - Das ist Design mit Anspruch

Form follows function - oder hochwertige Technik benötigt auch hochwertiges Design.

Die Technik arbeitet für den Kunden, das Design spricht mit dem Kunden. Daher ist hochwertiges Design unverzichtbarer Bestandteil unserer Produkte. Bestes Beispiel: Unsere Steckdosenleisten-Linie Primera Tec in Klavierlackoptik. Zu sehen auf den Seiten 79-81.

Primera Tec Überspannungsschutz (Art.-Nr. 1153320406)




Primera Tec Surge protection (Article No. 1153320406)

smart technology - That is design with standard

Form follows function - or high quality technology also requires high quality design.

The technology works for customers, the design speaks to customers. Therefore, high quality design is an essential part of our products. Best example: our connector strips range Primera Tec in piano lacquer finish. Can be seen on pages 79-81.

brennenstuhl®

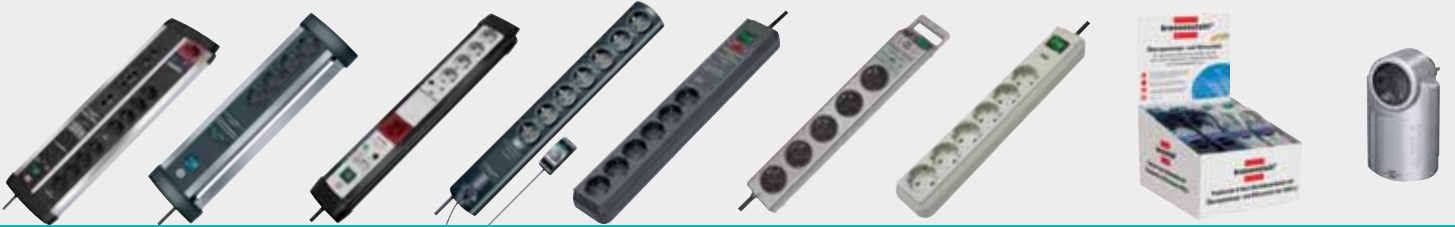

Steckdosenleisten, Steckdosen-Schaltgeräte

Premium-Alu-Line / Alu-Office-Line • Premium-Line / Premium-Office-Line • Primera-Line • Super-Solid Line
Comfort-Line • Eco-Line • Presenta-Line • Desktop-Power • Primera-Line Adapter • Energiekostenmessgerät
Funkschalter-Set • TV Energy Stop • Zeitschaltuhren • Adapterstecker • Reisestecker • Kabelorganisation

Multi-way extension sockets, Plug-in Appliances

Premium-Alu-Line / Alu-Office-Line • Premium-Line / Premium-Office-Line • Primera-Line • Super-Solid Line
Comfort-Line • Eco-Line • Presenta-Line • Desktop-Power • Primera-Line Adapter • Wattage and current meter
Remote control set • TV Energy Stop • Timer • Adapter plug • Travel plugs • Cable organisation

11

Steckdosenleisten,
Tischsteckdosen

Überspannungsschutz

Premium-Protect-Line / Alu-Office-Line Überspannungsschutz • Premium-Office-Line/Premium-Line Überspannungsschutz • Primera-Tec
Secure-Tec Überspannungsschutz • Super-Solid Überspannungsschutz • Eco-Line Überspannungsschutz • Power Manager • Adapter

Surge Protection

Premium-Protect-Line / Alu-Office-Line Surge Protection • Premium-Office-Line / Premium-Line Surge Protection • Primera-Tec
Secure-Tec Surge Protection • Super-Solid Surge Protection • Eco-Line Surge Protection • Power Manager • Plug-in Appliances

61

Überspannungsschutz

Stromverteilung

Kabelboxen • Brobusta® Kabeltrommeln • Garant® Kabeltrommeln • Garant® Gartenkabeltrommeln
Verlängerungsleitungen • Stromverteiler • Stecker und Kupplungen

Power distribution

Domestic Cable Reels • Brobusta® Cable Reels • Garant® Cable Reels • Garant® Garden Cable Reels
Extension Cables • Power Distributors • Plugs and Sockets

89

Stromverteilung

Leuchten, Strahler, Leuchtmittel

Mobile Leuchten • Mobile Strahler • Stationäre Strahler • Stativ-Strahler und -Leuchten • Stationäre Leuchten
Leuchtmittel • Solar LED-Außenleuchten / Beleuchtete Hausnummern • LED-Taschenlampen / Nachtlichter

Lighting

Site Lighting • Portable Halogen Lights • Wall-mounted Halogens • Tripods, Lights and Lamps • Wall-mounted Lamps
Spare Tubes and Bulbs • Solar LED External Lamps / Illuminated House Numbers • LED-Torches / Night lights

141

Leuchten, Strahler
und Leuchtmittel

Haus- und Sicherheitstechnik

Funk- und Überwachungsgeräte • Mobiler Funkgong • Brandmelde-Systeme (Rauchmelder,
Hitzemelder, Co- und Gasmelder, Wassermelder, Löschdecke) • Infrarot Bewegungsmelder

Home Security & Safety

Walkie Talkies, CCTV's • Bell Chime • Fire Prevention Systems (Smoke Alarms,
Heat Detector, Gas Detektor, Water Detector, Fire Blanket) • Infrared Movement Detectors

189

Haus- und
Sicherheitstechnik

Geräte für Werkstatt, Haus und Garten

Prüf-, Mess-, Suchgeräte • Haushalt/Hobby • Druckluftschlauchtrommeln
Wasserschlauchtrommeln

Home, Workshop, DIY

Multifunction-Detectors • House/Hobby
Air Hose Reels • Water Hose Reels

199

Geräte für Werkstatt,
Haus und Garten

Böcke und Steigergeräte

Böcke
Leitern • Gerüst

Trestles and Ladders

Trestles • Ladders
Ladder Scaffold

205

Arbeitsböcke und
Steigergeräte

Beispielhafte Wandmodule und Werbemittel

Verkaufswände • Kopfschilder
Displays

Presentation of Products and Advertising medium

Sales walls • Head banner
Displays

218

Werbemittel

Kleines 1x1 der Kabelkunde

Kurzbezeichnungen der Kabelqualitäten

H05VV-F 3G 1,5 VV

1 Bestimmung

H = harmonisierte Leitung

A = national anerkannte Leitung

2 Nennspannung V

03 = 300/300 V

05 = 300/500 V

07 = 450/750 V

3 Isolierhüllen

V = PVC

R = Natur- oder Synthetik-Kautschuk

S = Silikon-Kautschuk

B = Synthetik-Kautschuk

4 Mantel

V = PVC

R = Natur- oder Synthetik-Kautschuk

N = Neopren-Kautschuk

J = Glasfasergeflecht

T = Textilbeflechtung

Q = Polyurethan

5 Leiterart

U = runder eindrätiger Leiter

R = runder mehrdrätiger Leiter

K = feindrätig für

Festinstallation

F = feindrätig für bewegliche

Leitungen

H = feinstdrätig für bewegliche

Leitungen

Y = Lanlitzleiter

6 Adernzahl

7 Schutzleiter

G = mit grün-gelber Ader

X = ohne grün-gelbe Ader

8 Leiterquerschnitt in mm²

Die richtige Leitung für jede Anforderung:

VV Die Standard-Ausführung für normale Belastung. Mantel und Isolierhülle der Einzelader aus Kunststoff.

Für den Einsatz im Innenbereich.

RR Ausführung mit Mantel und Isolierhülle der Einzelader aus flexiblem Natur- oder Synthetik-Kautschuk.

Für den Einsatz in Innenräumen und kurzfristig auch im Freien.

RN Ölbeständig. Natur- oder Synthetik-Kautschuk-Isolierhülle. Mantel aus Neopren.



Für den ständigen Einsatz im Außenbereich.

XY Ölbeständig. Mechanisch sehr hoch belastbar.

MM Kältebeständig bis -35° C. Mantel aus hochflexiblem Spezialkunststoff.



Für den ständigen Einsatz im Außenbereich.

Schutzarten nach DIN EN 60529

Die Schutzarten: Berührungs-, Fremdkörper- und Wasserschutz für elektrische Betriebsmittel wurden im Zusammenhang mit den von der IEC herausgegebenen Publikation 144 und 34-5 in DIN EN 60529 Bl. 1 festgelegt. Es ist zu beachten, daß der Schutzzumfang und die Prüfungen zwischen IEC (IP) und VDE (P) nicht immer ganz übereinstimmen.

IP 20 abgedeckt

IP 21 tropfwassergeschützt

IP 23 sprühwassergeschützt

IP 40 fremdkörpergeschützt

IP 43 fremdkörper- und sprühwassergeschützt

IP 44 fremdkörper- und spritzwassergeschützt

IP 50 staubgeschützt

IP 54 staub- und spritzwassergeschützt

IP 55 staub- und strahlwassergeschützt

IP 56 staubgeschützt und wasserdicht

IP 65 staubdicht und strahlwassergeschützt

IP 67 staub- und wasserdicht bei zeitweisem Eintauchen

IP 68 staubdicht und druckwasserdicht

Key to cable quality

Key to cable quality

H05VV-F 3G 1,5

1 Definition

H = harmonised cable
A = nationally recognised cable

2 Nominale Voltage V

03 = 300/300 V
05 = 300/500 V
07 = 450/750 V

3 Insulating Sheath

V = PVC
R = Natural or synthetic rubber
S = Silicone rubber
B = Synthetic rubber

4 Outer Sheath

V = PVC
R = Natural or synthetic rubber
N = Neoprene
J = Glass fibre
T = Textile
Q = Polyurethane

5 Cable Type

U = Round, single-wire cable
R = Round, multi-wire cable
K = Fine wire for permanent installation
F = Fine wire for moveable cables
H = Extremely fine wire for moveable cables

6 Number of Wires

7 Protected cables

G = with green-yellow wire
X = without green-yellow wire

8 Diameter of Cable Core in mm²

The right cable for every use:

VV Standard version for normal use in dry conditions. With insulated inner wire coating and outer cable casing made of flexible PVC.

RR Version for durable use. Inner wire coating and outer cable casing made of synthetic rubber. For temporary outside use.

RN For long-term outside use. Resistant against oils and acids. Inner wire coating made of natural or synthetic rubber. Outer cable casing made of neoprene.



XY For long-term outside use. Oil resistant. High mechanical loading capacity. Anti-freezing, remains highly flexible down to -35°C. Outer cable casing made of highly flexible special plastic.



Degrees of protection to IEC 529 EN 60529

IP 20 Protected against access to hazardous parts with a finger

IP 21 Protected against vertically falling water drops

IP 23 Protected against spraying water

IP 40 Protected against solid objects of 1 mm diameter and greater

IP 43 Protected against solid objects 1 mm and against spraying water

IP 44 Protected against solid objects 1 mm and against splashing water

IP 50 Dust-protected

IP 54 Dust-protected and protected against splashing water

IP 55 Dust-protected and protected against water-jets

IP 56 Dust-protected and protected against powerful water-jets

IP 65 Dust-tight and protected against water-jets

IP 67 Dust-tight and protected against temporary immersion in water

IP 68 Dust-tight and protected against continuous immersion in water




Steckdosenleisten

Steckdosenleisten Multi-way Extensions




Premium-Alu-Line / Alu-Office-Line
Premium-Alu-Line / Alu-Office-Line

12

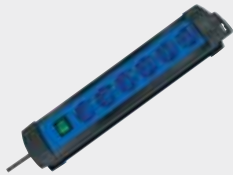

Premium-Line / Premium-Office-Line
Premium-Line / Premium-Office-Line

15

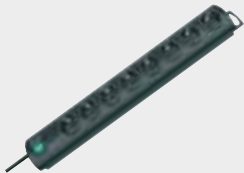

Primera-Line
Primera-Line

21



Super-Solid Line
Super-Solid Line

22




Comfort-Line
Comfort-Line

22



Eco-Line Technik
Eco-Line Technik

23

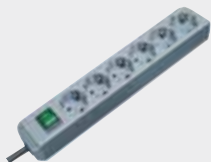

Eco-Line
Eco-Line

25



Presenta-Line
Presenta-Line

33



Desktop-Power
Desktop-Power

35

Steckdosenleisten,
Tischsteckdosen

Überspannungsschutz

Stromverteilung

Leuchten, Strahler
und Leuchtmittel

Haus- und
Sicherheitstechnik

Geräte für Werkstatt,
Haus und Garten

Arbeitsböcke und
Steigergeräte

Werbemittel

Steckdosenleisten / Multi-way Extension Sockets

Premium-Alu-Line

Anschluss von EDV/Video- und Audio-Anlagen und Geräten z.B. PC, Drucker, Modem, usw. in Industrie, Handwerk und privat.

- Formschönes, zeitloses, stabiles Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche.
- Erweiterte Produktgarantie für 10 Jahre.
- Extra robuste Stabilität.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Überschüssiges Kabel bleibt in der Kabelaufnahme.
- Mit Aufhängeöse.
- Wandmontageöffnungen.
- Mit Kinderschutz.

Premium-Alu-Line

For connection of data processing/video/HiFi equipment and other appliances, e.g. PC, printer, modem, etc. for industrial, trade and private use.

- Attractive, timeless, sturdy housing made from aluminium with hardwearing, non clear finished surfaces.
- 10 years product guarantee (when correctly used).
- Extra robustness.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, for angled plugs as well.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Excess cable can be wound around the housing.
- Hole suitable for hanging.
- Wall-mounting holes.
- With childproof sockets.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Länge ca. Length appr.	Steckdosen Sockets
1 39100 0 014	141562	2	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	34 cm	4
1 39100 0 016	141586	2	3 m	H05VV-F 3G1,5	42 cm	6
1 39100 0 018	141609	2	3 m	H05VV-F 3G1,5	50 cm	8
1 39100 0 010	141623	2	3 m	H05VV-F 3G1,5	58 cm	10

Design geschützt. / Design protected.
Patent angemeldet. / Patent pending.

Steckdosenleisten / Multi-way Extension Sockets

Alu-Office-Line

Zum komfortablen Anschluss von EDV/Video- und Audio-Anlagen mit verschiedenen Geräten direkt auf dem Schreibtisch.



- Formschönes, zeitloses Design in Desktop Ausführung aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche.
- Durchdachte Kabelführung und komfortable Bedienung.
- Bequem zum Einstecken und Schalten der Geräte direkt auf dem Tisch.
- Kein lästiges Bücken mehr um alle Geräte auf einmal auszuschalten.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Mit Kinderschutz.
- Erweiterte Produktgarantie für 10 Jahre.

Alu-Office-Line

For convenient connection of EDV/Video and audio sets directly with different appliances on the desk.

- Elegant, ageless desktop design made from aluminium with unsusceptible, matt anodized surface.
- Conceived cable routing and easy operation.
- Comfortable to directly plug-in and switch-on the desk.
- No more tedious bending to switch off all appliances at once.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, for angled plugs as well.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- With childproof sockets.
- 10 years product guarantee (when correctly used).



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Länge ca. Length appr.	Steckdosen Sockets
1 39400 0 414	249244	1	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	29 cm	4
						
1 39400 0 416	249251	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	38 cm	6
						



Steckdosenleisten / Multi-way Extension Sockets

Premium-Alu-Line Technik

Anschluss von EDV/Video- und Audio-Anlagen und Geräten z.B. PC, Drucker, Modem, usw. in Industrie, Handwerk und privat.

- Formschönes, zeitloses, stabiles Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche.
- Erweiterte Produktgarantie für 10 Jahre.
- Je nach Ausführung spezielle Steckdosenanordnung für Netzgeräte oder schaltbare Steckdosen.
- Extra robuste Stabilität.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Überschüssiges Kabel bleibt in der Kabelaufnahme.
- Mit Aufhängeöse.
- Wandmontageöffnungen.
- Mit Kinderschutz.

Premium-Alu-Line Technics

For connection of data processing/video/HiFi equipment and other appliances, e.g. PC, printer, modem, etc. for industrial, trade and private use.

- Attractive, timeless, sturdy housing made from aluminium with hardwearing, matt-finished surfaces.
- 10 years product guarantee (when correctly used).
- According to model - special socket arrangement for mains adapters or switched sockets.
- Extra robustness.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, for angled plugs as well.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Excess cable can be wound around the housing.
- Hole suitable for hanging.
- Wall-mounting holes.
- With childproof sockets.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Länge ca. Length appr.	Steckdosen Sockets	Schaltbar Switchable	Zusätzliche Ausstattung Equipment
1 39100 0 078	148448	2	3 m	H05VV-F 3G1,5	59,5 cm	6	3 x 2	Mit 2-fach schaltbaren Steckdosen With every 2 sockets switched
1 39100 0 012	140404	2	3 m	H05VV-F 3G1,5	78 cm	12	2 x 6	Mit 6-fach schaltbaren Steckdosen With every 6 sockets switched



Design geschützt. / Design protected.
Patent angemeldet. / Patent pending.



Steckdosenleisten / Multi-way Extension Sockets

Premium-Line








- Stabile, formschöne Kompaktleisten aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Praktische Kabelaufnahme.
- Mit Aufhänge-Vorrichtung; sehr gut anschraubbar durch Schraubführungen.
- Mit Kinderschutz.

Premium-Line

- Robust extension sockets, designed to be the best and made of break-resistant special plastic material.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, for angled plugs as well.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- With option to wind the cable around the rail for storage.
- With practical hanging facility.
- With childproof sockets.

MADE IN GERMANY



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Länge ca. Length appr.	Steckdosen Sockets	Farbe Colour
4-fach, 1,8 m Kabel / 4-way, 1,8 m cable							
1 15522 0 014	022960	4	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	32 cm	4	Weiß / White
							
1 15511 0 014	022915	4	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	32 cm	4	Schwarz / Black
							
1 15517 0 014	023042	4	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	32 cm	4	Schwarz/Bordeaux / Black/Bordeaux
							
1 15503 0 014	042906	4	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	32 cm	4	Schwarz/Blau / Black/Blue
							
1 15509 0 014	042937	4	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	32 cm	4	Schwarz/Sand / Black/Sand
							
1 15555 0 014	052110	4	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	32 cm	4	Lichtgrau / Light Grey
							
1 15515 0 014	023066	4	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	32 cm	4	Schwarz/Lichtgrau / Black/Light Grey
							

Patent angemeldet. / Patent pending.

Steckdosenleisten,
Tischsteckdosen

Überspannungsschutz

Stromverteilung

Leuchten, Strahler
und Leuchtmittel










Haus- und
Sicherheitstechnik

Geräte für Werkstatt,
Haus und Garten

Arbeitsböcke und
Steigergeräte










Werbemittel

Steckdosenleisten / Multi-way Extension Sockets

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Länge ca. Length appr.	Steckdosen Sockets	Farbe Colour
6-fach, 3 m Kabel / 6-way, 3 m cable							
1 15622 0 016	023134	4	3 m	H05VV-F 3G1,5	41 cm	6	Weiß / White
							
1 15611 0 016	022038	4	3 m	H05VV-F 3G1,5	41 cm	6	Schwarz / Black
							
1 15617 0 016	023103	4	3 m	H05VV-F 3G1,5	41 cm	6	Schwarz/Bordeaux / Black/Bordeaux
							
1 15603 0 016	042944	4	3 m	H05VV-F 3G1,5	41 cm	6	Schwarz/Blau / Black/Blue
							
1 15609 0 016	042975	4	3 m	H05VV-F 3G1,5	41 cm	6	Schwarz/Sand / Black/Sand
							
1 15655 0 016	052127	4	3 m	H05VV-F 3G1,5	41 cm	6	Lichtgrau / Light Grey
							
1 15615 0 016	023127	4	3 m	H05VV-F 3G1,5	41 cm	6	Schwarz/Lichtgrau / Black/Light Grey
							
6-fach, 5 m Kabel / 6-way, 5 m cable							
1 15822 0 016	043194	4	5 m	H05VV-F 3G1,5	41 cm	6	Lichtgrau / Light Grey
							
1 15800 0 016	043187	4	5 m	H05VV-F 3G1,5	41 cm	6	Schwarz/Lichtgrau / Black/Light Grey
							

Patent angemeldet. / Patent pending.

Steckdosenleisten / Multi-way Extension Sockets

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Länge ca. Length appr.	Steckdosen Sockets	Farbe Colour
8-fach, 3 m Kabel / 8-way, 3 m cable							
1 15622 0 018	022922	4	3 m	H05VV-F 3G1,5	49 cm	8	Weiß / White
							
1 15611 0 018	022045	4	3 m	H05VV-F 3G1,5	49 cm	8	Schwarz / Black
							
1 15655 0 018	052172	4	3 m	H05VV-F 3G1,5	49 cm	8	Lichtgrau / Light Grey
							
1 15615 0 018	023189	4	3 m	H05VV-F 3G1,5	49 cm	8	Schwarz/Lichtgrau / Black/Light Grey
							
8-fach, 5 m Kabel / 8-way, 5 m cable							
1 15800 0 018	043200	4	5 m	H05VV-F 3G1,5	49 cm	8	Schwarz/Lichtgrau / Black/Light Grey
							
10-fach, 3 m Kabel / 10-way, 3 m cable							
1 15622 0 010	022939	4	3 m	H05VV-F 3G1,5	58 cm	10	Weiß / White
							
1 15611 0 010	022052	4	3 m	H05VV-F 3G1,5	58 cm	10	Schwarz / Black
							
1 15655 0 010	052196	4	3 m	H05VV-F 3G1,5	58 cm	10	Lichtgrau / Light Grey
							
1 15615 0 010	023202	4	3 m	H05VV-F 3G1,5	58 cm	10	Schwarz/Lichtgrau / Black/Light Grey
							

Patent angemeldet. / Patent pending.

Steckdosenleisten,
Tischsteckdosen

Überspannungsschutz

Stromverteilung

Leuchten, Strahler
und Leuchtmittel

Haus- und
Sicherheitstechnik

Geräte für Werkstatt,
Haus und Garten

Arbeitsböcke und
Steigergeräte

Werbemittel

Steckdosenleisten / Multi-way Extension Sockets

MADE IN GERMANY



NEU
NEU

Premium-Line Comfort Switch Plus

Formschöne Steckdosenleiste mit komfortablem, externem Hand-/Fußschalter.

- Robuster und formschöner Hand-/Fußschalter mit 1,5 m sehr flexibler Steuerleitung. Schalter ist mittels RJ-11-Verbindung steck- und verlängerbar. Dadurch ist eine sehr einfache und flexible Installation möglich.
- Unterschiedliche Ausstattungsvarianten:
 - 2 permanente und 4 zweipolig abschaltbare Steckdosen
 - 6 zweipolig abschaltbare Steckdosen.
- Schaltzustandsanzeige am Hand-/Fußschalter.
- Praktische Kabelaufnahme.
- Alle Steckdosen mit Kinderschutz.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Mit Aufhänge-Vorrichtung; sehr gut anschraubbar durch Schraubführungen.

Premium-Line Comfort Switch Plus

Shapely multiple socket with comfortable external hand/foot switch.

- Robust and shapely hand/foot switch with a very flexible 1.5 m control line. A RJ-11 connection makes switch pluggable and extendable, which enables for a very easy and flexible installation.
- Various equipment versions:
 - 2 permanent and 4 bipolar plugs which can be switched off
 - 6 bipolar plugs which can be switched off.
- Switching status display on hand/foot switch
- With option to wind the cable around the rail for storage.
- All sockets with child protection.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, for angled plugs as well.
- With practical hanging facility.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Bezeichnung Description	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Länge ca. Length appr.	Steckdosen Sockets
1 15605 0 070	574605	2	CSP 06	3 m	H05VV-F 3G1,5	51,5 cm	6 schaltbar / switchable
1 15605 0 071	574612	2	CSP 24	3 m	H05VV-F 3G1,5	55 cm	2 permanent + 4 schaltbar / 2 permanent + 4 switchable

Patent angemeldet. / Patent pending.

Voraussichtlich lieferbar ab August 2010. / Available as from August 2010.



Steckdosenleisten / Multi-way Extension Sockets

Premium-Office-Line

Zum komfortablen Anschluss von EDV/Video- und Audio-Anlagen mit verschiedenen Geräten direkt auf dem Schreibtisch.



- Formschönes, zeitloses Design in Desktop-Ausführung aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff.
- Bequem zum Einstecken und Schalten der Geräte direkt auf dem Tisch.
- Kein lästiges Bücken mehr um alle Geräte auf einmal auszuschalten.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Kinderschutz für alle Steckdosen.

Premium-Office-Line

For convenient connection of EDV/Video and audio sets directly with different appliances on the desk.

- Elegant, ageless desktop design made from extremely durable special synthetic material.
- Comfortable to directly plug-in and switch-on the desk.
- No more tedious bending to switch off all appliances at once.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, for angled plugs as well.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Child protection for all sockets.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Länge ca. Length appr.	Steckdosen Sockets	Farbe Colour
1 15625 0 414	249282	1	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	29 cm	4	Schwarz/Lichtgrau / Black/Light Grey
							
1 15625 0 416	249299	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	38 cm	6	Schwarz/Lichtgrau / Black/Light Grey
							



Steckdosenleisten / Multi-way Extension Sockets

Premium-Line Technik

- Stabile, formschöne Kompaktleisten aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff.
- Je nach Ausführung spezielle Steckdosenanordnung für Netzgeräte, schaltbare Steckdosen oder sonstige zusätzliche Ausstattungen.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Praktische Kabelaufnahme.
- Mit Aufhänge-Vorrichtung; sehr gut anschraubbar durch Schraubführungen.

Premium-Line Technics

- Robust extension sockets, designed to be the best and made of break-resistant special plastic material.
- According to model - special socket arrangement for mains adapters, switched sockets, or other additional designs.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, for angled plugs as well.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- With option to wind the cable around the rail for storage.
- With practical hanging facility.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Länge ca. Length appr.	Schaltbar Switchable	Steckdosen Sockets	Farbe Colour	Zusätzliche Ausstattung Equipment
1 15605 0 078	048892	2	3 m	H05VV-F 3G1,5	53 cm	3 x 2	6	Schwarz/Lichtgrau Black/Light Grey	2-fach schaltbare Steckdosen mit spezieller Steckdosenanordnung für Netzgeräte Every 2 sockets switched; plus special socket arrangement for charger units
1 15605 0 077	048885	2	3 m	H05VV-F 3G1,5	57 cm	5 x 1	5	Schwarz/Lichtgrau Black/Light Grey	Einzel schaltbare Steckdosen mit spezieller Steckdosenanordnung für Netzgeräte Individually switched sockets with special socket arrangement for charger units
1 25655 0 018	052684	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	31 cm	2 x 4	8 DUO	Schwarz/Lichtgrau Black/Light Grey	4-fach schaltbare Steckdosen With every 4 sockets switched
Zum Einbau in 19" Schaltschränke / For use in 19" control cabinets									
1 15605 7 118	251599	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	48 cm	ohne Schalter without switch	8	Schwarz/Lichtgrau Black/Light Grey	Kaltgerätestecker, 10 A Sicherung IEC plug, 10 A fuse
						NEU NEW			Mit Kaltgerätestecker, speziell für den Einsatz mit USV! With IEC Plug, in particular for use to appliances with USV!
1 15605 7 018	105816	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	48 cm	1 x 8	8	Schwarz/Lichtgrau Black/Light Grey	
1 15605 7 019	251551	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	48 cm	ohne Schalter without switch	9	Schwarz/Lichtgrau Black/Light Grey	
						NEU NEW			


Patent angemeldet. / Patent pending.

Steckdosenleisten / Multi-way Extension Sockets

Primera-Line

Die neue Design-Steckdosenleiste mit cleveren Features.

- Mit Kabel Clip zum Verstauen von überschüssigem Kabel.
- Kabelausgang variabel auf beiden Seiten möglich.
- Steckdosen in 90°-Anordnung.
- Komfortable Abstände der Steckdosen.
- Mit Befestigungsösen zur Wandmontage.

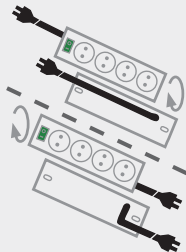

Primera-Line

The new design multiple sockets with clever features.

- With cable clip for the storage of surplus cable.
- Cable outlet is variably possible on both sides.
- Sockets arranged in 90°.
- Convenient spacing of the sockets.
- With mounting eyes for wall installation.

Kabelausgang variabel auf beiden Seiten möglich.
Cable outlet is variably possible on both sides.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Länge ca. Length appr.	Steckdosen Sockets	Farbe Colour
4-fach, 1,5 m Kabel / 4-way, 1,5 m cable							
1 15330 0 124	211173	4	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	30 cm	4	Schwarz / Black
1 15339 0 124	211180	4	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	30 cm	4	Silber / Silver
8-fach, 2 m Kabel / 8-way, 2 m cable							
1 15330 0 128	211197	4	2 m	H05VV-F 3G1,5	51 cm	8	Schwarz / Black
1 15339 0 128	211203	4	2 m	H05VV-F 3G1,5	51 cm	8	Silber / Silver

Patent angemeldet. / Patent pending.

Primera-Line Technik

Die neue Design-Steckdosenleiste mit cleveren Features.

- Mit Kabel Clip zum Verstauen von überschüssigem Kabel.
- Kabelausgang variabel auf beiden Seiten möglich.
- Zwei 2-polige Schalter um separat an- und auszuschalten.
- Zwei Steckdosen mit großem Abstand für Netzteile.
- Mit Befestigungsösen zur Wandmontage.



Primera-Line Technics

The new design multiple sockets with clever features.

- With cable clip for the storage of surplus cable.
- Cable outlet is variably possible on both sides.
- Two 2-pole switches to switch on and off separately.
- Two sockets with greater spacing for mains supply.
- With mounting eyes for wall installation.

Kabelausgang variabel auf beiden Seiten möglich.
Cable outlet is variably possible on both sides.


Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Länge ca. Length appr.	Steckdosen Sockets	Farbe Colour
1 15330 0 120	211210	4	2 m	H05VV-F 3G1,5	39 cm	10	Schwarz / Black
1 15339 0 120	211227	4	2 m	H05VV-F 3G1,5	39 cm	10	Silber / Silver

Patent angemeldet. / Patent pending.

Steckdosenleisten / Multi-way Extension Sockets

Super-Solid Line

- Sehr stabil konstruierte Steckdosenleiste aus hochbruchfestem Polycarbonat.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Die Abstände ermöglichen den Betrieb von Netzgeräten.
- Mit Aufhänge-Vorrichtung; sehr gut anschraubbar durch Schraubführungen.
- Mit Kinderschutz.
- Besonderheit: Kabeleingang gegenüber dem Schalter, dadurch praktische Bedienung z.B. unter dem Schreibtisch.
- GummifüÙe verhindern Wegrutschen.

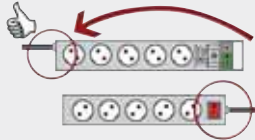

Super-Solid Line

- Extremely sturdily constructed extension socket made from highly break-resistant polycarbonate.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, for angled plugs as well.
- The distance between the sockets allows the use of large charger units.
- With practical hanging facility.
- With childproof sockets.
- Special feature: cable output is fitted opposite the switch for easy use, e.g. when placed under a desk.
- Rubber pads prevent extension socket from slipping.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Länge ca. Length appr.	Steckdosen Sockets	Farbe Colour
1 15334 0 115	174102	1	2,5 m	H05VV-F 3G1,5	44,5 cm	5	Silber / Silver
1 15334 0 118	174119	1	2,5 m	H05VV-F 3G1,5	63 cm	8	Silber / Silver

Design geschützt. / Design protected.

Comfort-Line

- Formschönes Design.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen im Winkel von 90° angeordnet.
- Die Abstände ermöglichen den Betrieb von Netzgeräten.
- Bestens geeignet zum Anschluss von Winkelsteckern.
- Steckdosen mit Kinderschutz ausgestattet.
- Optimale Befestigungsmöglichkeit mit 3-Punkt Auflage zur Festmontage der Steckdosenleiste z.B. an der Wand.



Comfort-Line

- Pleasant design.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- With widely spaced sockets positioned at a 90° angle.
- The distance between the sockets allows the use of large charger units.
- Most suitable for use with angled plugs.
- With childproof sockets.
- Ideal opportunity to mount the extension socket, e.g. to a wall, using the 3 points-of-contact design.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Länge ca. Length appr.	Steckdosen Sockets	Farbe Colour
4-fach, 2 m Kabel / 4-way, 2 m cable							
1 15312 0	091003	8	2 m	H05VV-F 3G1,5	32 cm	4	Weiß / White
1 15310 0	090990	8	2 m	H05VV-F 3G1,5	32 cm	4	Schwarz / Black
6-fach, 2 m Kabel / 6-way, 2 m cable							
1 15332 0	091102	8	2 m	H05VV-F 3G1,5	42 cm	6	Weiß / White
1 15330 0	091096	8	2 m	H05VV-F 3G1,5	42 cm	6	Schwarz / Black

Design geschützt. / Design protected.

Steckdosenleisten / Multi-way Extension Sockets

Eco-Line Technik - „Chip-Tuning“ für Steckdosenleisten

Die neuen Technik Steckdosenleisten unserer Serie Eco-Line bieten neue Features, die genau in die Landschaft passen.

Drei große Themen bestimmen aktuell die Welt der Technik. Für diese drei Themen bieten die »getunten« neuen Eco-Line-Steckdosenleisten perfekten Zusatznutzen:

Eco-Line technology - “Chip-Tuning” for extension leads

The new technology extension leads of our Eco-Line system offer new features that simply fit their environment.

Three big topics are currently dominating the world of technology. The “tuned-up” new Eco-Line extension leads offer the perfect additional benefit for these three topics:



1. Energiesparen

mit der Eco-Line mit integriertem
Energiekostenmessgerät EM 235

- Misst den Energieverbrauch von bis zu 5 Geräten gleichzeitig und liefert wichtige Zusatzinformationen

1. Energy saving

with the Eco-Line with integrated energy
costs meter EM 235

- Measures the power consumption of up to 5 appliances at the same time and gives important additional information



2. Komfortsteigerung

mit der Eco-Line
Comfort Switch Plus CSP 14

- Mit dem externen Fußschalter bequem schalten. Cleverer Zusatznutzen: eine Permanent-Steckdose

2. Comfort gain

with the Eco-Line
Comfort Switch Plus CSP 14

- Switch it easily with the external foot switch. Smart bonus: one permanent socket



3. Für USB-getriebene Elektronik

die Eco-Line USB-Ladestation ULS 25

- Zwei USB Ladebuchsen ermöglichen das Aufladen von heute unerlässlicher Elektronik wie MP3-Player, Navi, Handy, Digicam etc. pp.

3. For USB-powered devices

the Eco-Line USB charger ULS 25

- Two USB charging ports allow for charging indispensable devices like mp3-player, satnav system, mobile phone, digital camera etc.

Steckdosenleisten / Multi-way Extension Sockets

Multi-way-Extensions

Surge Protection

Power Distribution

Lighting

Home Security & Safety

Home, Workshop, DIY

Trestles and Ladders

Advertising medium



**NEU
NEW**

Eco-Line Energiekosten-Messgerät EM 235

Misst den Energieverbrauch von bis zu 5 Geräten gleichzeitig und berechnet die dadurch entstandene CO₂-Menge und Energiekosten.

- Messung von Spannung, Frequenz, Strom, Leistungsfaktor, Leistung und max. Leistung.
- Berechnung des gesamten Energieverbrauchs, der Energiekosten und der entsprechenden CO₂-Menge.
- Eingebauter Akku zur Speicherung der Daten.
- Alle Steckdosen mit Kinderschutz.
- 1 Steckdose mit vergrößertem Abstand für Steckernetzteile.

Eco-Line energy meter EM 235

Measures the energy consumption of up to 5 devices at the same time and thus calculates the amount of CO₂ used and the corresponding energy costs.

- Measurement of voltage, frequency, power, power factor, capacity and max. capacity.
- Calculation of the total energy consumption, energy costs and the corresponding amount of CO₂.
- Integrated rechargeable battery for storage of data in case of power-cut.
- All sockets with child protection.
- 1 socket extra widely spaced for larger power supply units.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Länge ca. Length appr.	Steckdosen Sockets	Farbe Colour
1 15540 0 015	563661	4	Blister	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	36,4 cm	5	Weiß / White



**NEU
NEW**

Eco-Line Comfort Switch Plus CSP 14

Steckdosenleiste mit komfortablem, externem Fußschalter und 1 Permanent-Steckdose.

- Robuster Fußschalter mit 1,5 m flexibler Steuerleitung.
- 1 Permanent-Steckdose mit vergrößertem Abstand für Steckernetzteile.
- 4 schaltbare Steckdosen.
- Schaltzustandsanzeige an Schalter und Steckdosenleiste.
- Alle Steckdosen mit Kinderschutz.

Eco-Line Comfort Switch Plus CSP 14

Multiple-way extension socket with comfortable, external hand/foot switch and 1 permanent socket.

- Robust hand/foot switch with flexible 1.5 m cable.
- 1 permanent socket, extra widely spaced for larger power supply units.
- Sockets switched by hand/foot switch.
- Light indicator on switch and extension socket.
- All sockets with child protection.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Länge ca. Length appr.	Steckdosen Sockets	Farbe Colour
1 15980 0 515	563692	4	Blister	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	36,4 cm	1 permanent + 4 schaltbar 1 permanent + 4 switchable	Weiß / White

Steckdosenleisten / Multi-way Extension Sockets



**NEU
NEU**

Eco-Line USB-Ladestation ULS 25

Speziell für Geräte mit USB Ladekabel wie MP3-Player, Navi, Handy, ...

- 2 USB Ladebuchsen (5 V / max. 1 A).
- Betriebsanzeige.
- Alle Steckdosen mit Kinderschutz.
- 1 Steckdose mit vergrößertem Abstand für Steckernetzteile.

Eco-Line USB charging station ULS 25

Especially for devices with an USB-charging plug such as MP3-Player, navigation, mobile phone, ...

- 2 USB-charging units (5 V / approx. 1 A).
- Light indicator.
- All sockets with child protection.
- 1 socket extra widely spaced for larger power supply units.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Verpackung Packaging	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Länge ca. Length appr.	Steckdosen Sockets	USB-Ladebuchsen USB-charging units	Farbe Colour
1 15959 0 515	4007123...	4	Blister	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	36,4 cm	5	2	Weiß / White



Eco-Line Comfort Switch

Steckdosenleiste mit komfortablem, externem Fußschalter.

- Zum bequemen Ein- und Ausschalten elektrischer Geräte mit dem externen Fußschalter, während die Steckdosenleiste unsichtbar hinter dem Schreibtisch oder Schrank liegt.
- Robuster Fußschalter mit Kontroll-Leuchte.
- Sicher und Strom sparend durch 2-polige Abschaltung.
- 1,5 m flexible Steuerleitung zum externen Fußschalter.
- 2 m belastbare Netzversorgungsleitung.
- 6 Steckdosen mit Kinderschutz in praktischer 45°-Anordnung.
- Belastbar bis 16 A/3680 W.

Eco-Line Comfort Switch

Multi-way extension socket with comfortable, external foot switch.

- For easy and comfortable on/off switching of all electrical appliances connected by the external foot-operated switch, while the socket outlet remains invisible under the desk or behind the cupboard.
- Robust foot switch with control light.
- Safe and energy efficient through 2-pole disconnection.
- 1.5 m flexible control cable to the external foot switch.
- 2 m loadable mains cable.
- 6 childproof sockets arranged at a practical 45° angle.
- Max. loading of 16 A/3680 W.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Länge ca. Length appr.	Steckdosen Sockets	Farbe Colour
1 15945 0 516	174492	4	2 m	H05VV-F 3G1,5	39 cm	6	Silber / Silver

Design geschützt. / Design protected.

Steckdosenleisten / Multi-way Extension Sockets

Eco-Line mit Schalter

Mit größerem Kabeldurchmesser gemäß erhöhtem EU-Standard von 2010!




 





- Standard-Steckdosenleiste in ansprechenden Farben und hervorragender Qualität.
- Schräg angeordnete Steckdosen zum bequemen Einstecken von Winkelsteckern.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Eco-Line with switch

Larger cable diameter in accordance with the enhanced EU-standard of 2010!












- Standard extension socket in attractive colours and of exceptional quality.
- The well positioned sockets enable you to connect angular plugs.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- With childproof sockets.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Länge ca. Length appr.	Steckdosen Sockets	Farbe Colour
3-fach, 1,5 m Kabel / 3-way, 1,5 m cable							
1 15232 0 015	249343	12	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	20,5 cm	3	Weiß / White
							
1 15230 0 015	249336	12	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	20,5 cm	3	Schwarz / Black
							
1 15237 0 015	251650	12	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	20,5 cm	3	Bordeaux / Bordeaux
							
1 15233 0 015	251667	12	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	20,5 cm	3	Blau / Blue
							
1 15235 0 015	249350	12	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	20,5 cm	3	Lichtgrau / Light Grey
							
1 15234 0 015	251681	12	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	20,5 cm	3	Silbergrau / Silver Grey
							
3-fach, 3 m Kabel / 3-way, 3 m cable							
1 15232 0 400	101290	10	3 m	H05VV-F 3G1,5	20,5 cm	3	Weiß / White
							
1 15230 0 400	101276	10	3 m	H05VV-F 3G1,5	20,5 cm	3	Schwarz / Black
							
1 15233 0 400	101313	10	3 m	H05VV-F 3G1,5	20,5 cm	3	Silbergrau / Silver Grey
							

Design geschützt. / Design protected.

Steckdosenleisten / Multi-way Extension Sockets

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Länge ca. Length appr.	Steckdosen Sockets	Farbe Colour
3-fach, 5 m Kabel / 3-way, 5 m cable							
1 15292 0	081578	10	5 m	H05VV-F 3G1,5	20,5 cm	3	Weiß / White
							
1 15290 0	081561	10	5 m	H05VV-F 3G1,5	20,5 cm	3	Schwarz / Black
							
1 15293 0	081585	10	5 m	H05VV-F 3G1,5	20,5 cm	3	Silbergrau / Silver Grey
							
6-fach, 1,5 m Kabel / 6-way, 1,5 m cable							
1 15952 0 015	249404	8	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	34 cm	6	Weiß / White
							
1 15950 0 015	249398	8	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	34 cm	6	Schwarz / Black
							
1 15957 0 015	251711	8	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	34 cm	6	Bordeaux / Bordeaux
							
1 15953 0 015	251728	8	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	34 cm	6	Blau / Blue
							
1 15955 0 015	249411	8	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	34 cm	6	Lichtgrau / Light Grey
							
1 15954 0 015	251742	8	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	34 cm	6	Silbergrau / Silver Grey
							
4+4 Euro, 1,5 m Kabel / 4+4 Euro, 1,5 m cable							
1 15032 0 015	251759	6	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	34 cm	4 Schutzkontakt- und 4 Euro-Steckdosen 4 earthed plus 4 Euro sockets	Weiß / White
							
1 15030 0 015	251766	6	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	34 cm	4 Schutzkontakt- und 4 Euro-Steckdosen 4 earthed plus 4 Euro sockets	Schwarz / Black
							

Design geschützt. / Design protected.

Steckdosenleisten,
Tischsteckdosen

Überspannungsschutz

Stromverteilung

Leuchten, Strahler
und Leuchtmittel

Haus- und
Sicherheitstechnik

Geräte für Werkstatt,
Haus und Garten

Arbeitsböcke und
Steigergeräte

Werbemittel

Steckdosenleisten / Multi-way Extension Sockets

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Länge ca. Length appr.	Steckdosen Sockets	Farbe Colour
8-fach, 3 m Kabel / 8-way, 3 m cable							
1 15932 0 018	114405	6	3 m	H05VV-F 3G1,5	41 cm	8	Weiß / White
							
1 15930 0 018	114429	6	3 m	H05VV-F 3G1,5	41 cm	8	Schwarz / Black
							
1 15935 0 018	114443	6	3 m	H05VV-F 3G1,5	41 cm	8	Lichtgrau / Light Grey
							
10-fach, 3 m Kabel / 10-way, 3 m cable							
1 15930 0 010	114504	4	3 m	H05VV-F 3G1,5	50 cm	10	Schwarz / Black
							
1 15935 0 010	114528	4	3 m	H05VV-F 3G1,5	50 cm	10	Lichtgrau / Light Grey
							

Design geschützt. / Design protected.



Multi-way-Extensions
Surge Protection
Power Distribution
Lighting
Home Security & Safety
Home, Workshop, DIY
Trestles and Ladders
Advertising medium

Steckdosenleisten / Multi-way Extension Sockets

Eco-Line

Mit größerem Kabeldurchmesser gemäß erhöhtem EU-Standard von 2010!

- Standard-Steckdosenleiste in ansprechenden Farben und hervorragender Qualität.
- Schräg angeordnete Steckdosen zum bequemen Einstecken von Winkelsteckern.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Eco-Line

Larger cable diameter in accordance with the enhanced EU-standard of 2010!

- Standard extension socket in attractive colours and of exceptional quality.
- The well positioned sockets enable you to connect angular plugs.
- With childproof sockets.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Länge ca. Length appr.	Steckdosen Sockets	Farbe Colour
3-fach, 1,5 m Kabel / 3-way, 1,5 m cable							
1 15861 0 015	249374	25	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	17 cm	3	Weiß / White
							
1 15862 0 015	249367	25	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	17 cm	3	Schwarz / Black
							
1 15747 0 015	251797	25	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	17 cm	3	Bordeaux / Bordeaux
							
1 15743 0 015	251803	25	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	17 cm	3	Blau / Blue
							
1 15745 0 015	249381	25	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	17 cm	3	Lichtgrau / Light Grey
							
1 15863 0 015	251827	25	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	17 cm	3	Silbergrau / Silver Grey
							
6-fach, 1,5 m Kabel / 6-way, 1,5 m cable							
1 15942 0 015	249435	12	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	33 cm	6	Weiß / White
							
1 15940 0 015	249428	12	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	33 cm	6	Schwarz / Black
							
1 15945 0 015	249442	12	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	33 cm	6	Lichtgrau / Light Grey
							
1 15944 0 015	251865	12	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	33 cm	6	Silbergrau / Silver Grey
							

Design geschützt. / Design protected.

Steckdosenleisten / Multi-way Extension Sockets



Eco-Line Sortiment mit Schalter

Alle Steckdosenleisten sind mit einem 2-poligen beleuchteten Sicherheitsschalter ausgestattet.

- Im verkaufsaktiven Display-Karton (59,5 x 39,5 cm). Als Einzel- oder als Stapel-Display nutzbar. 4 Displays übereinander = 1/4 Europalette, 16 Displays = 1 Europalette - sofort verkaufsbereit.

Eco-Line Assortment with switch

Each power outlet is equipped with a 2-pole illuminated safety switch.

- In the sales active display carton (59.5 x 39.5 cm). Can be used as individual or stack display. 4 Displays above one another = 1/4 euro-pallets, 16 displays = 1 euro-pallet - ready for instant sale.



**NEU
NEW**

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	Inhalt Contents	Verpackung Packaging	Sortierung Assortment	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Länge ca. Length appr.
1 15735 0 015	251872	46	Einzeldisplay / Single display	3-fach Steckdosenleisten mit Schalter 15 x 1 15232 0 015 Weiß 11 x 1 15230 0 015 Schwarz 10 x 1 15235 0 015 Lichtgrau 10 x 1 15234 0 015 Silbergrau 3-way socket outlets with switch 15 x 1 15232 0 015 White 11 x 1 15230 0 015 Black 10 x 1 15235 0 015 Light Grey 10 x 1 15234 0 015 Silver Grey	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	20,5 cm
1 15131 0 015	574124	46	Einzeldisplay / Single display	3-fach Steckdosenleisten mit Schalter 18 x 1 15230 0 015 Schwarz 14 x 1 15235 0 015 Lichtgrau 14 x 1 15234 0 015 Silbergrau 3-way socket outlets with switch 18 x 1 15230 0 015 Black 14 x 1 15235 0 015 Light Grey 14 x 1 15234 0 015 Silver Grey	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	20,5 cm
1 15739 0 015	251889	29	Einzeldisplay / Single display	6-fach Steckdosenleisten mit Schalter 8 x 1 15952 0 015 Weiß 8 x 1 15950 0 015 Schwarz 7 x 1 15955 0 015 Lichtgrau 6 x 1 15954 0 015 Silbergrau 6-way socket outlets with switch 8 x 1 15952 0 015 White 8 x 1 15950 0 015 Black 7 x 1 15955 0 015 Light Grey 6 x 1 15954 0 015 Silver Grey	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	34 cm
1 15132 0 015	574131	29	Einzeldisplay / Single display	6-fach Steckdosenleisten mit Schalter 13 x 1 15950 0 015 Schwarz 8 x 1 15955 0 015 Lichtgrau 8 x 1 15954 0 015 Silbergrau 6-way socket outlets with switch 13 x 1 15950 0 015 Black 8 x 1 15955 0 015 Light Grey 8 x 1 15954 0 015 Silver Grey	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	34 cm
1 15133 0 015	574148	20	Einzeldisplay / Single display	8-fach Steckdosenleisten mit Schalter 10 x 1 15930 0 018 Schwarz 10 x 1 15935 0 018 Lichtgrau 8-way socket outlets with switch 10 x 1 15930 0 018 Black 10 x 1 15935 0 018 Light Grey	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	45 cm

Design geschützt. / Design protected.

Steckdosenleisten / Multi-way Extension Sockets



**NEU
NEW**

Eco-Line Sortiment mit Schalter

Alle Steckdosenleisten sind mit einem 2-poligen beleuchteten Sicherheitsschalter ausgestattet.

- Im verkaufsaktiven Display-Karton (59,5 x 39,5 cm), der als Einzel-Display oder auch als Stapel-Display eingesetzt werden kann. 4 Displays übereinander gestapelt auf einer Kleinpalette (1/4 Euroformat) können mit dem Hubwagen platziert werden und sind sofort verkaufsbereit. 16 Displays werden auf einer Europalette geliefert.

Eco-Line Assortment with switch

Each power outlet is equipped with a 2-pole illuminated safety switch.

- Sales display box (59,5 x 39,5 cm), which can be displayed as a single box or stacked. 4 displays stacked on top of each other on a small pallet (1/4 size Euro-pallet) can be positioned using a trolley jack and are ready for immediate retail. 16 displays can be supplied on one Euro-pallet.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	Inhalt Contents	Verpackung Packaging	Sortierung Assortment	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Länge ca. Length appr.
1 15736 0 015	251896	184	4 Displays auf Kleinpalette 4 displays on a small pallet	3-fach Steckdosenleisten mit Schalter 60 x 1 15232 0 015 Weiß 44 x 1 15230 0 015 Schwarz 40 x 1 15235 0 015 Lichtgrau 40 x 1 15234 0 015 Silbergrau 3-way socket outlets with switch 60 x 1 15232 0 015 White 44 x 1 15230 0 015 Black 40 x 1 15235 0 015 Light Grey 40 x 1 15234 0 015 Silver Grey	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	20,5 cm
1 15740 0 015	251902	116	4 Displays auf Kleinpalette 4 displays on a small pallet	6-fach Steckdosenleisten mit Schalter 32 x 1 15952 0 015 Weiß 32 x 1 15950 0 015 Schwarz 28 x 1 15955 0 015 Lichtgrau 24 x 1 15954 0 015 Silbergrau 6-way socket outlets with switch 32 x 1 15952 0 White 32 x 1 15950 0 Black 28 x 1 15955 0 Light Grey 24 x 1 15954 0 Silver Grey	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	34 cm

Design geschützt. / Design protected.

Steckdosenleisten / Multi-way Extension Sockets



Eco-Line Sortiment

- Im verkaufsaktiven Display-Karton (59,5 x 39,5 cm). Als Einzel- oder als Stapel-Display nutzbar. 4 Displays übereinander = 1/4 Europalette, 16 Displays = 1 Europalette - sofort verkaufsbereit.

Eco-Line Assortment

- In the sales active display carton (59.5 x 39.5 cm). Can be used as individual or stack display. 4 Displays above one another = 1/4 euro-pallets, 16 displays = 1 euro-pallet - ready for instant sale.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	Inhalt Contents	Verpackung Packaging	Sortierung Assortment	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Länge ca. Length appr.
1 15733 0 015	0251919	54	Einzeldisplay / Single display	3-fach Steckdosenleisten 20 x 1 15861 0 015 Weiß 19 x 1 15862 0 015 Schwarz 8 x 1 15745 0 015 Lichtgrau 7 x 1 15863 0 015 Silbergrau 3-way socket outlets 20 x 1 15861 0 015 White 19 x 1 15862 0 015 Black 8 x 1 15745 0 015 Light Grey 7 x 1 15863 0 015 Silver Grey	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	17 cm

Design geschützt. / Design protected.



Eco-Line Sortiment

- Im verkaufsaktiven Display-Karton (59,5 x 39,5 cm), der als Einzel-Display oder auch als Stapel-Display eingesetzt werden kann. 4 Displays übereinander gestapelt auf einer Kleinpalette (1/4 Euroformat) können mit dem Hubwagen platziert werden und sind sofort verkaufsbereit. 16 Displays werden auf einer Europalette geliefert.

Eco-Line Assortment

- Sales display box (59,5 x 39,5 cm), which can be displayed as a single box or stacked. 4 displays stacked on top of each other on a small pallet (1/4 size Euro-pallet) can be positioned using a trolley jack and are ready for immediate retail. 16 displays can be supplied on one Euro-pallet.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	Inhalt Contents	Verpackung Packaging	Sortierung Assortment	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Länge ca. Length appr.
1 15734 0 015	251926	216	4 Displays auf Kleinpalette 4 displays on a small pallet	3-fach Steckdosenleisten 80 x 1 15861 0 015 Weiß 76 x 1 15862 0 015 Schwarz 32 x 1 15745 0 015 Lichtgrau 28 x 1 15863 0 015 Silbergrau 3-way socket outlets 80 x 1 15861 0 015 White 76 x 1 15862 0 015 Black 32 x 1 15745 0 015 Light Grey 28 x 1 15863 0 015 Silver Grey	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	17 cm

Design geschützt. / Design protected.

Steckdosenleisten / Multi-way Extension Sockets



Presenta-Line P 100

Fußball

- Steckdosenleiste in kreativem Design. Anspruchsvolle Technik wird so zum echten Hingucker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- 4 selbstschliessende Schutzdeckel gegen Verstaubung und Verschmutzung.
- Mit Kinderschutz.
- Klarsicht-Einzelverpackungen stapelbar, mit Aufhängelasche.
- 9 Stück werden im verkaufsfördernden Displaykarton geliefert.

Presenta-Line P 100

Football

- Extension socket in a creative design. Demanding technology through the eyes of a true onlooker.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Earthed sockets at 45° angles, ideal for angular plugs.
- 4 self-closing socket covers to protect against dust, etc.
- With childproof sockets.
- Individual, transparent packaging for stacking or hanging.
- 9 pcs. delivered in an attractive sales box.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Länge ca. Length appr.	Steckdosen Sockets
1 15909 0 304	114900	9/324	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	29 cm	4

Pat. pend. / Pat. pend.
Design Patent. / Design Patent.



Presenta-Line P 200

Fußball, silber

- Steckdosenleiste in kreativem Design. Anspruchsvolle Technik wird so zum echten Hingucker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- 4 selbstschliessende Schutzdeckel gegen Verstaubung und Verschmutzung.
- Mit Kinderschutz.
- Klarsicht-Einzelverpackungen stapelbar, mit Aufhängelasche.
- 9 Stück werden im verkaufsfördernden Displaykarton geliefert.

Presenta-Line P 200

Football, silver

- Extension socket in a creative design. Demanding technology through the eyes of a true onlooker.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Earthed sockets at 45° angles, ideal for angular plugs.
- 4 self-closing socket covers to protect against dust, etc.
- With childproof sockets.
- Individual, transparent packaging for stacking or hanging.
- 9 pcs. delivered in an attractive sales box.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Länge ca. Length appr.	Steckdosen Sockets
1 15909 0 314	133307	9/324	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	29 cm	4

Pat. pend. / Pat. pend.
Design Patent. / Design Patent.

Steckdosenleisten / Multi-way Extension Sockets



Presenta-Line P 300

Reifen

- Steckdosenleiste in kreativem Design. Anspruchsvolle Technik wird so zum echten Hingucker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Mit Kinderschutz.
- Klarsicht-Einzelverpackungen stapelbar, mit Aufhängelasche.
- 9 Stück werden im verkaufsfördernden Displaykarton geliefert.

Presenta-Line P 300

Tyre

- Extension socket in a creative design. Demanding technology through the eyes of a true onlooker.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Earthed sockets at 45° angles, ideal for angular plugs.
- With childproof sockets.
- Individual, transparent packaging for stacking or hanging.
- 9 pcs. delivered in an attractive sales box.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Länge ca. Length appr.	Steckdosen Sockets
1 15909 0 204	114887	9/324	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	29 cm	4

Pat. pend. / Pat. pend.
Design Patent. / Design Patent.



Presenta-Line P 800

Mutter

- Steckdosenleiste in kreativem Design. Anspruchsvolle Technik wird so zum echten Hingucker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Mit Kinderschutz.
- Klarsicht-Einzelverpackungen stapelbar, mit Aufhängelasche.
- 9 Stück werden im verkaufsfördernden Displaykarton geliefert.

Presenta-Line P 800

Nut

- Extension socket in a creative design. Demanding technology through the eyes of a true onlooker.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Earthed sockets at 45° angles, ideal for angular plugs.
- With childproof sockets.
- Individual, transparent packaging for stacking or hanging.
- 9 pcs. delivered in an attractive sales box.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Länge ca. Length appr.	Steckdosen Sockets
1 15909 0 504	114948	9/324	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	29 cm	4

Pat. pend. / Pat. pend.
Design Patent. / Design Patent.

Tischsteckdosen / Desk Sockets



Desktop-Power mit Schalter und USB-Hub 2.0

Unverzichtbar auf jedem Computerschreibtisch. Ideal zum Anschluss z.B. eines Notebooks. Gleichzeitig 4 USB Anschlüsse bequem in Reichweite.

- 4 x 230 V Schutzkontakt-Steckdosen mit Kinderschutz.
- 4 USB Anschlüsse für z.B. Speicherstick, Bluetooth usw.
- Mit 1,8 m Anschlusskabel.
- Mit 1,0 m Anschlusskabel mit USB-Stecker.
- Mit Ein-/Aus-Schalter und Kinderschutz.

**NEU
NEW**

Desktop-Power with switch and USB 2.0-Hub

Indispensably on your desk, ideal to connect your laptop, including 4 USB-ports.

- 4 x 230 V socket outlets with child protection.
- 4 USB connections for e.g. memory stick, Bluetooth etc.
- With 1,8 m of connecting cable.
- With 1,0 m connecting cable with USB-plug.
- With ON/OFF switch and childproof socket.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Länge ca. Length appr.	Steckdosen Sockets	USB-Anschlüsse USB-ports
1 15354 0 134	213917	1	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	24,4 cm	4	4

Voraussichtlich lieferbar ab Juli 2010 / Available as from July 2010



Desktop-Power mit USB-2.0-Hub

Unverzichtbar auf jedem Computerschreibtisch. Ideal zum Anschluss z.B. eines Notebooks. Gleichzeitig 4 USB Anschlüsse bequem in Reichweite.

- 2 x 230 V Schutzkontakt-Steckdosen mit Kinderschutz.
- 4 USB Anschlüsse für z.B. Speicherstick, Bluetooth usw.
- Mit 1,8 m Anschlusskabel.
- Mit 1,0 m Anschlusskabel mit USB-Stecker.

Desktop-Power-Plus with USB 2.0-Hub

Indispensably on your desk, ideal to connect your laptop, including 4 USB-ports.

- 2 x 230 V socket outlets with child protection.
- 4 USB connections for e.g. memory stick, Bluetooth etc.
- With 1,8 m of connecting cable.
- With 1,0 m connecting cable with USB-plug.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Steckdosen Sockets	USB-Anschlüsse USB-ports
1 15354 0 124	211104	4	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	2	4

Tischsteckdosen / Desk Sockets



Desktop-Power

Formschöne, praktische Stromversorgung für den Einsatz z.B. am Schreibtisch für das Notebook oder für das Hobby.

- 2 x 230 V Schutzkontakt-Steckdosen mit Kinderschutz.
- Bequem zum Einstecken auf dem Tisch.
- Sicher im Gebrauch, praktisch in der Form.

Desktop-Power

Attractive and practical power supply for a variety of uses, e.g. on a desk for an electronic notebook or for hobbies.

- 2 x 230 V protection contact sockets with child protection.
- Easy to use on a desktop.
- Safe to use, practical in design.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Steckdosen Sockets
1 15354 0	174263	4	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	2



Primera-Line Adapter

Energiemessgerät • Wochenzeitschaltuhr • Nachtlcht • Funkschalter-Set

Premium-Line Adapter

Wattage and current meter • Weekly Timer • Nightlight • Remote Control Set

38



Energiekostenmessgerät

Wattage and current meter

43



Funkschalter-Set

Remote Control Set

43



Comfort switch

Comfort switch

45



Zeitschaltuhren

Timer

46



Adapterstecker

Adapter plugs

47



Reisestecker

Travel Adapter

50



Kabelorganisation

Cable organisation

53

Steckdosenleisten,
Tischsteckdosen

Überspannungsschutz

Stromverteilung

Leuchten, Strahler
und Leuchtmittel

Haus- und
Sicherheitstechnik

Geräte für Werkstatt,
Haus und Garten

Arbeitsböcke und
Steigergeräte

Werbemittel

Steckdosen-Schaltgeräte / Plug-in Appliances



Primera-Line Energiemessgerät PM 240 S

Stromverbrauch messen, Kosten feststellen, Strom sparen.

- Übersichtliches, großes Display.
- Aktuelle Verbrauchsanzeige in Watt, kWh and Amp.
- Anzeige der Spannung in Volt.
- Messung der echten Wirkleistung und Cos φ.
- Anzeige der Messzeit in Stunden und Minuten.
- Anzeige des Gesamtstromverbrauchs während der gemessenen Zeit in kWh.
- Anzeige des eingegebenen Ortstarifs pro kWh.
- Anzeige der Gesamtkosten des gemessenen Stromverbrauchs.
- Datenspeicher bei Stromausfall.
- Steckdose mit Kinderschutz.
- Inklusive 2 Batterien AG 13 (LR44).

Primera-Line Wattage and Current meter PM 240 S

Permits readout's energy consumption, calculate your electricity cost, saves energy.

- Large clear display.
- Displays the current consumption in watt, kWh and Amp.
- Displays the voltage in Volt.
- Measures the true consumption and Cos φ.
- Measuring time in hours and minutes.
- Total current consumed during metered period in kWh.
- Consumption costs after input of local electricity tariff per kWh.
- Total cost of the measured power consumption.
- Data memory in case of power cut.
- Childproof socket.
- Inclusive 2 batteries AG 13 (LR44).



Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Verpackung Packaging	Sprachen Verpackung Languages packing	Nennstrom Nominal current
1 50753 0	192045	6	Blister	DE/GB/ES/NL/SE/GR/TR/RU/IT	16 A



Primera-Line Energiemessgerät PM 240 E

Stromverbrauch messen, Kosten feststellen, Strom sparen.

- Übersichtliches Display.
- Anzeige des aktuellen Verbrauchs in Watt.
- Anzeige der Spannung in Volt.
- Messung der echten Wirkleistung und Cos φ.
- Anzeige des Gesamtverbrauchs während der gemessenen Zeit.
- Anzeige der Gesamtkosten des gemessenen Stromverbrauchs.
- Datenspeicher bei Stromausfall.
- Steckdose mit Kinderschutz.

Primera-Line Wattage and Current meter PM 240 E

Permits readout's energy consumption, calculate your electricity cost, saves energy.

- Clear display.
- Consumption in watt.
- Displays the voltage in Volt.
- Measures the true consumption and Cos φ.
- Total energy consumption during the measured time.
- Total cost of the measured power consumption.
- Data memory in case of power cut.
- Childproof socket.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Verpackung Packaging	Sprachen Verpackung Languages packing	Nennstrom Nominal current
1 50754 0	192052	6	Blister	DE/GB/ES/NL/SE/GR/TR/RU/IT	16 A

Steckdosen-Schaltgeräte / Plug-in Appliances



Primera-Line Wochenzeitschaltuhr DT IP 44

- Extra großes Display für Wochentage, Stunden im 12 und 24 Stunden-Format, Minuten und Sekunden, sowie für die Betriebsart.
- 20 Ein-/Aus-Programme mit Wochentag-, Stunden- und Minuten-Einstellung.
- Einfache 4-Knopf Bedienung.
- Kürzeste Schaltzeit 1 Minute.
- Countdown-Funktion.
- Zufallsfunktion.
- Sommer/Winterzeit umschaltbar.
- Manuelle Ein-/Aus-Funktion.
- Unterbrechen laufender Programme möglich.
- Datenspeicher bei Stromausfall.
- Praktischer Gehäuseaufbau. Bei Schalter-Steckdosen Kombinationen wird der Lichtschalter durch das Timergehäuse nicht verdeckt.
- Steckdose mit Kinderschutz und Deckel für Spritzwasserschutz.
- Inklusive 2 Batterien AG 13 (LR44).

Primera-Line Weekly Timer DT IP 44

- Extra large display for days, hours in 12 and 24 hour-format, minutes and seconds.
- 20 ON/OFF programmes for day, hour and minute setting.
- Easy 4 button operation.
- Shortest switching-time 1 minute.
- Countdown function.
- Random function.
- Summer/Winter time.
- Manual ON/OFF.
- Programme: Interruption during operation is possible.
- Data memory in case of power cut.
- Practical housing when using switch and socket combination the switch will not be covered.
- Childproof socket with cover, water-jet protected, IP 44.
- Inclusive 2 batteries AG 13 (LR44).



Artikel-Nr.	Barcode	VPE	Verpackung	Sprachen Verpackung	Nennstrom
Article No.	4007123...	UP	Packaging	Languages packing	Nominal current
1 50749 0	192021	6	Blister	DE/GB/ES/NL/SE/GR/TR/RU/IT	16 A

Voraussichtlich lieferbar ab Juni 2010. / Available as from June 2010.



Steckdosen-Schaltgeräte / Plug-in Appliances



Primera-Line Digitale Wochenzeitschaltuhr DT

- Extra großes Display für Wochentage, Stunden im 12 und 24 Stunden-Format, Minuten und Sekunden, sowie für die Betriebsart.
- 20 Ein-/Aus-Programme mit Wochentag-, Stunden- und Minuten-Einstellung.
- Einfache 4-Knopf Bedienung.
- Kürzeste Schaltzeit 1 Minute.
- Countdown-Funktion.
- Zufallsfunktion.
- Sommer/Winterzeit umschaltbar.
- Manuelle Ein-/Aus-Funktion.
- Unterbrechen laufender Programme möglich.
- Datenspeicher bei Stromausfall.
- Praktischer Gehäuseaufbau. Bei Schalter-Steckdosen Kombinationen wird der Lichtschalter durch das Timergehäuse nicht verdeckt.
- Steckdose mit Kinderschutz.
- Inklusive 2 Batterien AG 13 (LR44).

Primera-Line Digital Weekly Timer DT

- Extra large display for days, hours in 12 and 24 hour-format, minutes and seconds.
- 20 ON/OFF programmes for day, hour and minute setting.
- Easy 4 button operation.
- Shortest switching-time 1 minute.
- Countdown function.
- Random function.
- Summer/Winter time.
- Manual ON/OFF.
- Programme: Interruption during operation is possible.
- Data memory in case of power cut.
- Practical housing when using switch and socket combination the switch will not be covered.
- Childproof socket.
- Inclusive 2 batteries AG 13 (LR44).



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging	Sprachen Verpackung Languages packing	Nennstrom Nominal current
1 50750 0	192038	6	Blister	DE/GB/ES/NL/SE/GR/TR/RU/IT	16 A

Voraussichtlich lieferbar ab Juni 2010. / Available as from June 2010.



Primera-Line Mechanischer Timer MT 20

- 96 Ein-/Aus-Schaltzeiten pro Tag.
- Kürzeste Schaltzeit 15 Minuten.
- Umschaltbar auf Dauerbetrieb.
- Mit LED-Funktionsanzeige.
- Mit Kinderschutz.

Primera-Line Mechanical Timer MT 20

- 96 On/Off switching times per day.
- Shortest switching time 15 minutes.
- Switchable to continuous operation.
- With LED operating indicator.
- With childproof sockets.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging	Sprachen Verpackung Languages packing	Nennstrom Nominal current
1 50653 0	247806	6	Blister	DE/GB/FR/NL/SE/ES/PI/IT/FI/TR/PL/CZ/SK/RU/GR/HU	16 A

Steckdosen-Schaltgeräte / Plug-in Appliances



Primera-Line Nachtlucht NL LED mit Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter

- Blendfreie Nachtleuchte mit 8 starken LEDs, die zum Fußboden strahlen.
- Einschaltbereitschaft nach Dämmerung. Licht schaltet bei Betreten des Erfassungsbereichs automatisch ein.
- Automatisches „Aus“, 1 Minute nachdem die letzte Bewegung erfasst wurde.
- Erfassungsbereich bis 90° und bis zu 5 m Entfernung.
- Sehr geringer Stromverbrauch, bei extrem hoher Lebensdauer der Leuchtdioden (ca. 10 Jahre im Dauerbetrieb).

Primera-Line Nightlight NL LED with IR-Movement-Detector and Light-Sensor

- Glare free nightlight with 8 strong LEDs, lighting down to the ground.
- Ready to operate from dusk to dawn, light turns on automatically as soon as movement is detected.
- Automatic „off“ 1 minute after last movement is detected.
- Detection angle up to 90°, range up to 5 m.
- Low energy consumption & high economic life-time (approx. 10 years in constant use).



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging	Sprachen Verpackung Languages packing	LEDs
1 50748 0	192014	6	Blister	DE/GB/ES/NL/SE/GR/TR/RU/IT	8

Steckdosen-Schaltgeräte / Plug-in Appliances



Primera-Line Funkschalt-Set RC 3600

Komfortabel und sicher per Funk, bis zu 4 elektrische Geräte ein- und ausschalten.





- Einfach zu bedienender 4-Kanal Handsender zum Fernschalten und Ein/Ausschalten aller Kanäle gleichzeitig.
- Handsender und Schaltempfänger beliebig zu kombinieren.
- Schaltsteckdose auch manuell bedienbar.
- Selbstlernende Codierung. Dauerhafte Speicherung.
- Hohe Schaltleistung 230 V/16 A (3600 W).
- Reichweite bis zu 25 Meter (Frequenz 433,92 MHz).
- Steckdose mit Kinderschutz.
- Inklusive 12 V Batterie (Typ A23) für den Handsender.

Primera-Line Remote Control Set RC 3600

Control up to 4 devices comfortably and secure via remote control.

- Easy to use 4 channel hand transmitter to switch all channels.
- Remote control and receiver socket any combination.
- Sockets can be operated manually.
- Selflearning coding, automatic storage.
- High contact rating 230 V/16 A (3600 W).
- Range up to 25 Meters (Frequency 433.92 Mhz).
- Childproof socket.
- 12 V battery (type A23) for remote control included.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging	Sprachen Languages	Verpackung Packaging	Batterie Typ Battery type	Lieferumfang Scope of delivery	Bezeichnung Description
1 50747 0 	192007	6	Blister	DE/GB/ES/NL/SE	1 x A 23	1 x 4-Kanal Handsender 3 x Funk-Schaltempfänger RCR 3600 1 x 4 channel hand held transmitter 3 x radio controlled receiver RCR 3600	Primera-Line Funkschalt-Set RC 3600 Primera-Line Remote control set RC 3600	
1 50747 6 	211708	6	Blister	IT/GR/TR/RU	1 x A 23	1 x 4-Kanal Handsender 3 x Funk-Schaltempfänger RCR 3600 1 x 4 channel hand held transmitter 3 x radio controlled receiver RCR 3600	Primera-Line Funkschalt-Set RC 3600 Primera-Line Remote Control Set RC 3600	
1 50757 0 	210756	6	Blister	DE/GB/ES/NL/SE/GR/ TR/RU/IT			Extra Funk-Schaltempfänger RCR 3600 Extra radio controlled receiver RCR 3600	
1 50758 0 	211289	6	Blister	DE/GB/ES/NL/SE/GR/ TR/RU/IT			Extra Funk-Schaltempfänger RCR 3600 IP 44 Extra radio controlled receiver RCR 3600 IP 44	

Voraussichtlich lieferbar ab Juni 2010. / Available as from June 2010.

Steckdosen-Schaltgeräte / Plug-in Appliances



Energiekosten Messgerät EM 230

Hilft Kosten und Energie zu sparen.

- Anzeige für aktuellen Stromverbrauch.
- Aktuelle Stromkostenermittlung.
- Anzeige des gesamten Stromverbrauchs.
- Anzeige der gesamten Stromkosten.
- Messzeit in Stunden und Minuten.
- Inklusive 2 Batterien LR44.

Wattage and current meter EM 230

Helps to save costs and energy.

- Display of the actual current consumption.
- Determination of actual current costs.
- Display of the total current consumption.
- Display of the total current costs.
- Measured time in hours and minutes.
- Incl. 2 batteries LR 44.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging	Sprachen Languages	Nennstrom Nominal current
1 50622 0	212583	1	Blister	DE/GB/NL/SE/ES/GR/TR/RU/PT/FI	10 A



**NEU
NEW**

Funkschalt-Set RCS 1044 N Comfort IP 44

Zum komfortablen Ein- und Ausschalten von Elektrogeräten und Lampen bis 1000 W.

- 2 Empfänger Schutzart IP 44 zur Verwendung im Freien z.B. für Balkon-, Garten-, oder Dekobeleuchtung.
- Die sichere und komfortable Lösung zum Schalten elektrischer Geräte, bequem per Funk auf Knopfdruck.
- Schalteempfänger in die Steckdose und das Gerät einstecken, das Sie fernschalten möchten.
- Besonders geeignet zum Bedienen von schwer zugänglichen elektrischen Geräten oder Lampen.
- Sehr hilfreich auch für Kranke oder bei eingeschränkter Bewegungsfähigkeit.
- Schaltleistung 1.000 Watt.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- Reichweite bis zu 25 m.
- Frequenz 433,92 MHz.
- Inklusive 12 V Batterie (Typ A23) für den Handsender.

Remote Control Set RCS 1044 N Comfort IP 44

For comfortable switching on and off of electrical appliances and lamps up to 1000 W.

- 2 receiver waterjet protected for outdoor use (IP 44) for e.g. garden- and decoration light.
- The comfortable way for switching electrical equipment on/off by a remote control button.
- Plug receiver socket into the main socket and the appliance you wish to use into the receiver socket.
- Particularly suitable for operating lamps and other electrical items, which are inaccessible.
- Extremely useful for people with mobility difficulties.
- Switching capacity 1.000 W.
- With childproof sockets.
- Works up to a distance of 25 metres.
- Frequency 433,92 MHz.
- 12 V battery (type A23) for remote control included.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging	Sprachen Verpackung Languages packing	Lieferumfang Scope of delivery
1 50759 0	250356	1	Blister	DE/GB/NL/SE/ES/IT/GR/TR/RU/PT	1 x 4-Kanal-Handsender, 2 x Funk-Schaltempfänger IP 44, 1 x 12 V Batterie Typ A23 1 x 4 channel sender, 2 x remote receivers sockets IP 44, 1 x 12 V battery type A23

Steckdosen-Schaltgeräte / Plug-in Appliances



Funkschalt-Set RCS 1000 N Comfort

Zum komfortablen Ein- und Ausschalten von Elektrogeräten und Lampen bis 1000 W.

- Die sichere und komfortable Lösung zum Schalten elektrischer Geräte, bequem per Funk auf Knopfdruck.
- Schalteempfänger in die Steckdose und das Gerät einstecken, das Sie fernschalten möchten.
- Besonders geeignet zum Bedienen von schwer zugänglichen elektrischen Geräten oder Lampen.
- Sehr hilfreich auch für Kranke oder bei eingeschränkter Bewegungsfähigkeit.
- Schaltleistung 1.000 Watt.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- Reichweite bis zu 25 m.
- Frequenz 433,92 MHz.
- Inklusive 12 V Batterie (Typ A23) für den Handsender.

Remote Control Set RCS 1000 N Comfort

For comfortable switching on and off of electrical appliances and lamps up to 1000 W.

- The comfortable way for switching electrical equipment on/off by a remote control button.
- Plug receiver socket into the main socket and the appliance you wish to use into the receiver socket.
- Particularly suitable for operating lamps and other electrical items, which are inaccessible.
- Extremely useful for people with mobility difficulties.
- Switching capacity 1.000 W.
- With childproof sockets.
- Works up to a distance of 25 metres.
- Frequency 433,92 MHz.
- 12 V battery (type A23) for remote control included.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging	Sprachen Verpackung Languages packing	Lieferumfang Scope of delivery
1 50745 0	191161	1	Blister	DE/GB/FR/NL/PT/SE/IT/TR/RU/PL	1 x 4-Kanal-Handsender, 3 x Funk-Schaltempfänger, 1 x 12 V Batterie Typ A23 1 x 4 channel sender, 3 x remote receivers sockets, 1 x 12 V battery type A23



Multi-way-Extensions
Surge Protection
Power Distribution
Lighting
Home Security & Safety
Home, Workshop, DIY
Trestles and Ladders
Advertising medium

Steckdosen-Schaltgeräte / Plug-in Appliances



Eco-Line Comfort Switch Adapter CSA 1

Adapter mit komfortablem, externem Fußschalter.

- Robuster Fußschalter mit 1,5 m flexibler Steuerleitung.
- Schaltbare Steckdose mit Kinderschutz.
- Schaltzustandsanzeige an Schalter und Adapter.

**NEU
NEW**

Eco-Line Comfort Switch Adapter CSA 1

Adapter with comfortable, external foot switch.

- Robust hand/foot switch with flexible 1.5 m cable.
- With child protection.
- Light indicator on switch and adapter.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging	Sprachen Verpackung Languages packing	Nennstrom Nominal current
1 50812 0	563715	6	Blister	DE/GB/NL/SE/ES/GR/TR/RU/PT/Fl	16 A



TV Energy Stop

Spart Strom - spart Geld - schützt die Umwelt

- Schaltet den Standby-Leistungsverbrauch Ihres TV-Gerätes ab - automatisch!
- Einfach zwischen TV-Gerät und Steckdose stecken.
- Externer IR-Empfänger funktioniert mit der IR-Fernbedienung Ihres Gerätes.
- Lernfunktion für die IR-Codierung einer beliebigen Taste.
- Der Bedienungskomfort bleibt voll erhalten.

TV Energy Stop

Saves power - saves money - protects the environment.

- Automatically switches off the standby power consumption of your TV!
- Simply plug-in between the TV and socket.
- External IR receiver functions with your appliance's IR remote control.
- Smart learning function for IR coding of a random key.
- Ease of operation remains fully sustained.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging	Sprachen Verpackung Languages packing	Nennstrom Nominal current
1 50572 0	214112	6	Blister	DE/GB/NL/SE/ES/GR/TR/RU/PT/Fl	10 A

Steckdosen-Schaltgeräte / Plug-in Appliances



Mechanische Zeitschaltuhr MZ 44 IP 44

Für den Einsatz im Freien. Spritzwassergeschützt, IP 44.

- Tageszeitschaltuhr mit 24 Stunden-Programm.
- Mit großer, transparenter Schutzabdeckung.
- 96 Ein-/Aus-Schaltzeiten pro Tag.
- Minimaler Schaltabstand 15 Minuten.
- Sehr einfache Bedienung.
- Steckdose mit Kinderschutz.

24 hour Timer MZ 44 IP 44

Practical and suitable for outside use. Water-jet protected, IP 44.

- 24 hour programmable timer.
- With large, transparent protective cover.
- Up to 96 on/off switching times per day can be set.
- Shortest switching time: 15 minutes.
- Easy to set.
- Childproof socket.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging	Sprachen Verpackung Languages packing	Nennstrom Nominal current
1 50646 0	104543	6	Blister	DE/GB/FR/NL	16 A



Mechanische Zeitschaltuhr MZ 20

Preiswerte Tageszeitschaltuhr mit 24 Stunden-Programm.

- 96 Ein-/Aus-Schaltzeiten pro Tag.
- Minimaler Schaltabstand 15 Minuten.
- Mit LED-Funktionsanzeige.
- Sehr einfache Bedienung.
- Steckdose mit Kinderschutz.

24 hour Timer MZ 20

The competitively priced timer with 24-hour programme.

- Up to 96 on/off switching times per day can be set.
- Shortest switching time: 15 minutes.
- With LED operating indicator.
- Easy to set.
- Childproof socket.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging	Sprachen Verpackung Languages packing	Nennstrom Nominal current
1 50645 0	104529	6	Blister	DE/GB/FR/NL	16 A

Steckdosen-Schaltgeräte / Plug-in Appliances



**NEU
NEW**

Mechanischer Countdown Timer

Bis zu 120 min Countdown-Einstellung.

- Zeitschaltuhr schaltet nach einer einstellbaren Zeit (1 - 120 min) aus.
- Sehr einfache Bedienung.
- Steckdosen mit Kinderschutz.

Mechanical Countdown Timer

Countdown settings up to 120 min.

- Timer automatically switches off after a certain period that has been set beforehand (1 - 120 min).
- Easy to set.
- With childproof sockets.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Verpackung Packaging	Sprachen Verpackung Languages packing	Nennstrom Nominal current
1 50659 0	566068	6	Blister	DE/GB/FR/NL	16 A

Voraussichtlich lieferbar ab Mai 2010. / Available as from May 2010.



**NEU
NEW**

Eco-Line USB Ladeadapter ULA 21

Speziell für Geräte mit USB Ladekabel wie MP3-Player, Navi, Handy, ...

- 2 USB Ladebuchsen (5 V / max. 1 A).
- Betriebsanzeige.
- Hauptschalter für Steckdose und Ladebuchsen.
- Steckdose mit Kinderschutz.

Eco-Line USB Charger ULA 21

Especially for devices with an USB-charging plug such as MP3-Player, navigation, mobile phone, ...

- 2 USB-charging units (5 V / approx. 1 A).
- Light indicator.
- Main switch for plug and loading sockets.
- Childproof socket.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Verpackung Packaging	Sprachen Verpackung Languages packing	Nennstrom Nominal current
1 50815 0	563760	6	Blister	DE/GB/NL/SE/ES/GR/TR/RU/PT/Fl	16 A

Voraussichtlich lieferbar ab Juni 2010. / Available as from June 2010.

Stecker und Kupplungen / Plugs and sockets



Adapterstecker Euro 2 + Schutzkontakt 1 mit Schalter

- Auf 2 Euro-Steckdosen und 1 Schutzkontakt-Steckdose.
- Mit Ein-/Aus-Schalter und Kinderschutz.

Adapter with ON/OFF switch and 2 + 1 sockets

- With 1 earthed socket and 2 Euro sockets.
- With ON/OFF switch and childproof socket.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Verpackung Packaging	Farbe Colour
1 50810 0	248186	25	Blister	Weiß / White



Adapterstecker Schutzkontakt mit Schalter

- Auf 1 Schutzkontakt-Steckdose.
- Mit Ein-/Aus-Schalter und Kinderschutz.

Adapter with ON/OFF switch

- With 1 earthed socket outlet.
- With ON/OFF switch and childproof socket.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Verpackung Packaging	Farbe Colour
1 50807 0	117314	25	Blister	Weiß / White
1 50807 0 001	171675	120	Display	Weiß / White



Adapterstecker Schutzkontakt 2

- Auf 2 Schutzkontakt-Steckdosen mit Kinderschutz.
In Deutschland nicht zulässig!

Adapter plug earthed contact 2

- Plug with 2 earthed and childproof sockets.
In Germany not allowed!

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Farbe Colour
1 50808 0	152674	25	Weiß / White

Stecker und Kupplungen / Plugs and sockets



Adapterstecker Euro 2

- Auf 2 Euro-Steckdosen.
- Mit Kinderschutz.

Adapter with 2 Euro sockets

- Plug with 2 Euro sockets.
- With childproof sockets.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Farbe Colour
1 50803 0	115785	25	Weiß / White



Adapterstecker Euro 4

- Auf 4 Euro-Steckdosen.
- Mit Kinderschutz.

Adapter with 4 Euro sockets

- Plug with 4 Euro sockets.
- With childproof sockets.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Farbe Colour
1 50804 0	115808	25	Weiß / White



Adapterstecker Euro 2 + Schutzkontakt 1

- Auf 1 Schutzkontakt-Steckdosen + 2 Euro-Steckdosen.
- Mit Kinderschutz.

Adapter with 2 + 1 sockets

- Plug with 1 earthed socket + 2 Euro sockets.
- With childproof sockets.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Farbe Colour
1 50805 0	115822	25	Weiß / White

Stecker und Kupplungen / Plugs and sockets



Reisestecker-Set

7 Stecker für mehr als 150 Länder weltweit. Der sichere und universelle Netzadapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit deutschem Stecksystem an Steckdosen im Ausland mit anderen Stecksystemen.

- Sehr einfach zu bedienen, sicher im Gebrauch.
- Mit Schutzkontakt-Steckdose.
- 7 Steckereinsätze.
- Max. Belastung 250 V/16 A, je nach nationalen Bestimmungen.
- Inklusive Stoffbeutel.
- Der Reisestecker ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Auf Blisterkarte im Displaykarton.

Travel Plugs

7 versions for use in over 150 countries. Safe, universal mains adapter enabling electrical equipment with a European plug system to be plugged into other types of power point abroad.

- Easy and safe to use.
- With earthed contact socket.
- Seven plug adapters.
- Max. load 250 V/16 A, in compliance with national regulations.
- Fabric assortment bag included.
- Travel plugs are not transformers or frequency converters.
- In blister packaging.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Verpackung Packaging
1 50806 0	117192	5	Blister
1 50806 0 010	166930	10	Display

Design geschützt. / Design protected.



Travel Adapter GB/Schutzkontakt

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit britischem Stecksystem in Ländern mit Schutzkontakt-Stecksystemen wie z.B. DE, FR, BE, CZ, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT, ...

- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.

Travel Adapter GB/earthed

Adapter enabling electrical equipment using the British plug system to be used in countries using an earthed socket system, e.g. DE, FR, BE, CZ, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT, ...

- This travel adapter is not a transformer or a frequency converter.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Verpackung Packaging	Max. Belastbarkeit Max. load
1 50853 0	170739	10	Blister	13 A/250 V



Travel Adapter Schutzkontakt/GB

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit Schutzkontakt Stecksystem in Länder mit Britischem Stecksystem.

- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Zusätzliche 13 A-Sicherung.

Travel Adapter earthed/GB

Adapter enabling electrical equipment using an earthed socket system to be used in countries with the British plug system.

- This travel adapter is not a transformer or a frequency converter.
- 13 A further assurance.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Verpackung Packaging	Max. Belastbarkeit Max. load
1 50853 3	189717	10	Blister	13 A/250 V

Stecker und Kupplungen / Plugs and sockets



Travel Adapter USA, Japan/Schutzkontakt

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit geerdetem Stecksystem von USA bzw. Japan in Ländern mit Schutzkontakt-Stecksystemen wie z.B. DE, FR, BE, CZ, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT, ...

- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.

Travel Adapter USA, Japan/earthed

Adapter enabling electrical equipment using the USA and Japanese earthed plug system to be used in countries using an earthed socket system, e.g. DE, FR, BE, CZ, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT, ...

- This travel adapter is not a transformer or a frequency converter.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Verpackung Packaging	Max. Belastbarkeit Max. load
1 50852 0	170722	10	Blister	15 A/250 V



**NEU
NEW**

Travel Adapter Schutzkontakt/USA, Japan

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit geerdetem Schutzkontakt-Stecksystem in Länder mit USA bzw. Japan-Stecksystem.

- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.

Travel Adapter earthed/USA, Japan

Adapter enabling electrical equipment using the USA or Japanese earthed plug system in countries using an earthed socket system.

- This travel adapter is not a transformer or a frequency converter.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Verpackung Packaging	Max. Belastbarkeit Max. load
1 50855 0	561452	10	Blister	15 A/250 V



**NEU
NEW**

Travel Adapter Italien/Schutzkontakt

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit italienischem Stecksystem in Ländern mit Schutzkontakt-Stecksystemen wie z.B. DE, FR, BE, CZ, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT, ...

- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.

Travel Adapter Italy/earthed

Adapter enabling electrical equipment using the Italian plug system to be used in countries using earthed socket systems, e.g. DE, FR, BE, CZ, PL, NL, ES, PL, SE, FI, NO, GR, TR, AT, ...

- This travel adapter is not a transformer or a frequency converter.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Verpackung Packaging	Max. Belastbarkeit Max. load
1 50859 0	566303	10	Blister	16 A/250 V



**NEU
NEW**

Travel Adapter Schutzkontakt/Südafrika

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit Schutzkontakt-Stecksystem in Länder mit Stecksystem Südafrika.

- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.

Travel Adapter earthed/South Africa

Adapter enabling electrical equipment using the earthed plug system to be used in countries with South African socket system.

- This travel adapter is not a transformer or a frequency converter.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Verpackung Packaging	Max. Belastbarkeit Max. load
1 50846 0	566334	10	Blister	16 A/250 V

Stecker und Kupplungen / Plugs and sockets



Travel Adapter USA/Euro

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit 2-poligem Stecksystem von USA in Ländern mit Euro-Stecksystem, für alle europäischen Länder außer England.

- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Im Blister.

Travel Adapter USA/Euro

Adapter enabling electrical equipment using the 2-pin plug system in the USA to be used in countries using the Euro plug system. For all European countries except Great Britain.

- This travel adapter is not a transformer or a frequency converter.
- In blister.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging	Max. Belastbarkeit Max. load
1 50850 0	170708	10	Blister	2,5 A/250 V



Travel Adapter Australien, China/Schutzkontakt

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit geerdetem Stecksystem von Australien bzw. China, in Ländern mit Schutzkontakt-Stecksystemen wie z.B. DE, FR, BE, CZ, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT, ...

- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.

Travel Adapter Australia, China/earthed

Adapter enabling electrical equipment using the Australian or Chinese socket system to be used in countries using an earthed socket system, e.g. DE, FR, BE, CZ, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT, ...

- This travel adapter is not a transformer or a frequency converter.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging	Max. Belastbarkeit Max. load
1 50851 0	170715	10	Blister	10 A/250 V



Travel Adapter Schutzkontakt/CH

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit geerdetem Schutzkontakt Stecksystem in Länder mit CH Stecksystem.

- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.

Travel Adapter earthed/CH

Adapter enabling electrical equipment using the earthed plug system to be used in countries with swiss socket system.

- This travel adapter is not a transformer or a frequency converter.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging	Max. Belastbarkeit Max. load
1 50854 2	214266	10	Blister	10 A/250 V

Kabelorganisation / Cable organisation




Spiralschlauch

- Ideale Lösung für die Bündelung und den Schutz von Kabeln und Leitungen in individuellen Umgebungen sowie im Büro oder zu Hause.
- Praktisches Aufziehwerkzeug inklusive für schnelle und einfache Handhabung.

Spiral coiled tube

- Perfect solution to bundle and protect cables and lines in special surroundings as well as in offices or at home.
- Practical winding tool for quick and easy handling included.

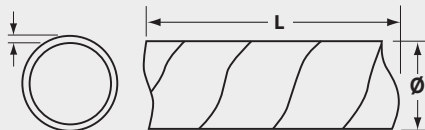

2,5m **Ø 20 mm**

**NEU
NEW**

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Verpackung Packaging	Länge von - bis Available length from - to	Ø	Farbe Colour
1 16436 0	4007123...	1	Blister	20 mm - 2,5 m	20 mm	Grau / Grey



Klett-Kabelbinder


Für die Innen- und Außenanwendung.

- Kunststoffstreifen nach dem Prinzip des Klettverschlusses.
- Ideal zum Fixieren und Bündeln von Kabeln.
- Beliebig oft wiederverwendbar.
- Weiche und flexible Materialstruktur.

Velcro cable ties

For interior and exterior use.

- Velcro strips.
- Perfect to fix cable bundles.
- Reusable as often as required.
- Soft and flexible material.

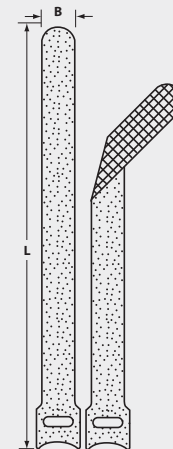

**NEU
NEW**

20 **10x125** **12x200**
stk/pcs mm mm

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Inhalt Contents	Verpackung Packaging	Farbe Colour	Abmessungen B x L Measurements
1 16435 0	4007123...	1	20	Blister	Weiß / White	10 mm x 125 mm
1 16434 0	562367	1	20	Blister	Schwarz / Black	10 mm x 125 mm
1 16433 0	562350	1	20	Blister	Weiß / White	12 mm x 200 mm
1 16432 0	562343	1	20	Blister	Schwarz / Black	12 mm x 200 mm

Kabelorganisation / Cable organisation



**NEU
NEW**

Kabelbinder Wiederverschließbar

- Ideal zum Fixieren gebündelter Ware.
- Beliebig oft wiederverwendbar.
- Witterungsbeständig!

Reclosable Cable Tie

- Perfect to fix bundles.
- Reusable as often as required.
- Weather-proof!

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Inhalt Contents	Verpackung Packaging	Farbe Colour	Abmessungen B x L Measurements
1 16430 0	562329	1	150	Blister	Weiß / White	50 x 3,6 mm x 100 mm 50 x 4,8 mm x 200 mm 50 x 4,8 mm x 300 mm
1 16431 0	562336	1	150	Blister	Schwarz / Black	50 x 3,6 mm x 100 mm 50 x 4,8 mm x 200 mm 50 x 4,8 mm x 300 mm



**NEU
NEW**

Kabelbinder

- Schnell anwendbar und 100 % reifest.
- Ideal zum Fixieren gebündelter Ware.
- Innenverzahnte Verschlussbänder zum einmaligen Gebrauch.
- Wärmebeständig (kurzfristig) bis ca. + 85° C, Kältebeständig bis ca. - 40° C.

Cable ties

- Easy to apply and 100 % tearproof.
- Perfect to fix bundles.
- Positive-locking teeth for one-time use.
- Heat resistant to approx. + 85° C, cold-resistant to approx. - 40° C.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Inhalt Contents	Verpackung Packaging	Farbe Colour	Abmessungen B x L Measurements
1 16428 0	562305	1	200	Blister	50 x Blau / 50 x Blue 50 x Gelb / 50 x Yellow 50 x Grün / 50 x Green 50 x Rot / 50 x Red	2,5 x 100 mm
1 16429 0	562312	1	250	Blister	50 x Blau / 50 x Blue 50 x Gelb / 50 x Yellow 50 x Weiß / 50 x White 50 x Grün / 50 x Green 50 x Rot / 50 x Red	2,5 x 150 mm

Kabelorganisation / Cable organisation



Kabelbinder

- Schnell anwendbar und 100 % reißfest.
- Ideal zum Fixieren gebündelter Ware.
- Innenverzahnte Verschlussbänder zum einmaligen Gebrauch.
- Wärmebeständig (kurzfristig) bis ca. + 85° C, Kältebeständig bis ca. - 40° C.

Cable ties

- Easy to apply and 100 % tearproof.
- Perfect to fix bundles.
- Positive-locking teeth for one-time use.
- Heat resistant to approx. + 85° C, cold-resistant to approx. - 40° C.

**NEU
NEW**

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Inhalt Contents	Verpackung Packaging	Farbe Colour	Abmessungen B x L Measurements
1 16420 0	562220	1	50	Blister	Weiß / White	2,5 mm x 100 mm
1 16421 0	562237	1	50	Blister	Schwarz / Black	2,5 mm x 100 mm
1 16422 0	562244	1	50	Blister	Weiß / White	3,6 mm x 100 mm
1 16423 0	562251	1	50	Blister	Schwarz / Black	3,6 mm x 100 mm
1 16424 0	562268	1	50	Blister	Weiß / White	4,8 mm x 200 mm
1 16425 0	562275	1	50	Blister	Schwarz / Black	4,8 mm x 200 mm
1 16426 0	562282	1	50	Blister	Weiß / White	4,8 mm x 300 mm
1 16427 0	562299	1	50	Blister	Schwarz / Black	4,8 mm x 300 mm



**NEU
NEW**

Gewebe-Isolierklebeband

Für die Innen- und Außenanwendung.

- Wetterfest.
- Reißfest.
- Beschreibbar.

Fabric insulating tape

For interior and exterior use.

- Weather-proof.
- Tear-proof.
- Writeable.

2 **10m**
stk/pcs

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Inhalt Contents	Verpackung Packaging	Farbe Colour	Abmessungen Measurements	Bandlänge Available tape length
1 16444 0	562466	1	2	Blister	Schwarz / Black	0,2 mm x 20 mm	10 m

Kabelorganisation / Cable organisation



Isolierklebeband

- Selbstklebend.
- Schwer entflammbar.
- Alterungsbeständig.

Adhesive insulating tape

- Self-adhesive.
- Hardly inflammable.
- Resistant to age.

2
stk/pcs

20m

**NEU
NEW**

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Inhalt Contents	Verpackung Packaging	Farbe Colour	Abmessungen Measurements	Bandlänge Available tape length
1 16445 0	562473	1	2	Blister	Weiß / White	0,15 mm x 20 mm	20 m
1 16446 0	562480	1	2	Blister	Schwarz / Black	0,15 mm x 20 mm	20 m




**NEU
NEW**

Befestigungssockel für Kabelbinder

- Selbstklebend.
- Universell einsetzbar.
- Zur Aufnahme von Kabelbinder.

Mounting socket for cable tie

- Self-adhesive.
- For universal use.
- Perfect to hold cable ties.

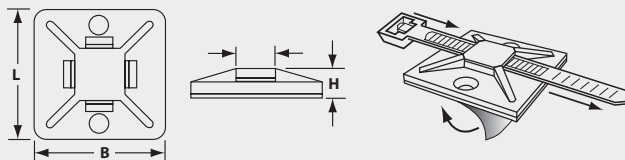

20
stk/pcs

**20x20
mm**

**30x30
mm**

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Inhalt Contents	Verpackung Packaging	Farbe Colour	Abmessungen L x B x H Measurements
1 16437 0	562398	1	20	Blister	Weiß / White	20 mm x 20 mm x 7 mm
1 16438 0	562404	1	20	Blister	Weiß / White	30 mm x 30 mm x 10 mm

Kabelorganisation / Cable organisation




**NEU
NEW**

Kabel-Clip

- Selbstklebend.
- Zur Fixierung von Rundkabeln, Leitungen, Schläuchen usw.
- Durchmesser bis max. 8 mm.

Cable clip

- Self-adhesive.
- To fix round cables, lines, hoses, etc.
- For diameters up to a maximum of 8 mm.

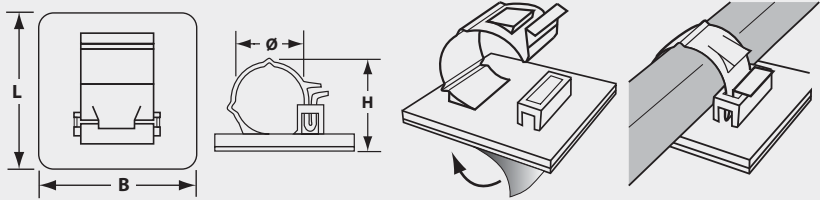

20
stk/pcs

20x20
mm

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Inhalt Contents	Verpackung Packaging	Farbe Colour	Abmessungen L x B x H Measurements
1 16439 0	562411	1	20	Blister	Weiß / White	20 mm x 20 mm x 11 mm




**NEU
NEW**

Nagelschellen

- Mit eingestecktem Nagel.
- Nagellänge ca 25 mm.
- Schnelle Befestigung von Leitungen in nahezu allen Bereichen.

Nailing Clips

- With plugged-in nail.
- Approx. nail length of 25 mm.
- Quick fastening of cables and lines almost everywhere.

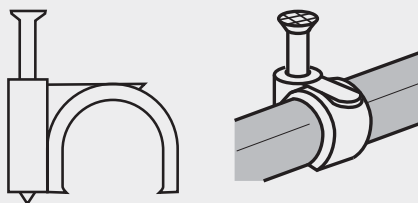

50
stk/pcs

7-10
mm

10-14
mm

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Inhalt Contents	Verpackung Packaging	Farbe Colour	Für Suitable for
1 16440 0	562428	1	50	Blister	Grau / Grey	7 - 10 mm Leitungen / 7 - 10 mm lines
1 16441 0	562435	1	50	Blister	Grau / Grey	10 - 14 mm Leitungen / 10 - 14 mm lines

Kabelorganisation / Cable organisation



**NEU
NEW**

Lüsterklemme

- Abschneidbar.
- Neutrale Farbe.

Luster terminal

- Can be cut off.
- Available in neutral colour.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Inhalt Contents	Verpackung Packaging	Für Suitable for	Max. Belastung Max. load
1 16442 0	562442	1	2	Blister	1,5 mm ² Litze / cable	16 A
1 16443 0	562459	1	2	Blister	4 mm ² Litze / cable	32 A



**NEU
NEW**

Abzweigdose

- Abzweigdose für Aufputzmontage.

Junction box

- Junction box for surface mounting.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Inhalt Contents	Verpackung Packaging	Farbe Colour	Abmessungen Measurements
1 16447 0	562497	1	1	Blister	Weiß / White	6,5 cm x 6,5 cm x 3 cm

Kabelorganisation / Cable organisation



Steckdosen-Kinderschutz

**NEU
NEW**

Child Protection Outlet Plugs

- Wird mit dem Stecker aus der Steckdose gezogen.
- Is being unplugged together with the plug.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Inhalt Contents	Verpackung Packaging	Farbe Colour
1 16448 0	590766	1	6	Blister	Weiß / White

Voraussichtlich lieferbar ab Mai 2010. / Available as from May 2010.



Kabelkanal

- Stabiler, trittfester PVC-Kanal.
- Unterteil mit drei Kammern.
- Zwei vorgestanzte Bohrungen zum Anschrauben des Kanals.
- Beliebig verlängerbar.

Cable Conduit

- Stable, tread-resistant PVC conduit.
- Bottom section has 3 chambers.
- 2 well-spaced holes for mounting the conduit.
- Extendable.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Für Suitable for	Farbe Colour	Abmessungen Measurements
1 16055 0	172849	5	Eine Leitung 8 mm bzw. 2 mit 7 mm One 8 mm cable or 2 with 7 mm	Grau / Grey	100 x 5 x 1,2 cm
1 16065 0	172832	5	Eine Leitung bis 13 mm bzw. 2 mit 10 mm One cable up to 13 mm or 2 with 10 mm	Grau / Grey	100 x 7,5 x 1,7 cm




Überspannungs-

Überspannungsschutz Surge Protection



Premium-Protect-Line
Premium-Protect-Line

62

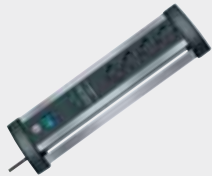

Alu-Office-Line / Premium-Office-Line
Alu-Office-Line / Premium-Office-Line

74



Primera-Line
Primera-Line

76



Primera-Tec
Primera-Tec

79



Secure-Tec
Secure-Tec

82



Super-Solid
Super-Solid

83



Eco-Line
Eco-Line

84



Power Manager
Power Manager

85



Adapter
Plug-in Appliances

87

Steckdosenleisten,
Tischsteckdosen

Überspannungsschutz

Stromverteilung

Leuchten, Strahler
und Leuchtmittel

Haus- und
Sicherheitstechnik

Geräte für Werkstatt,
Haus und Garten

Arbeitsböcke und
Steigergeräte

Werbemittel

Der Premium- Protect-Line Überspannungsschutz Eine Klasse für sich!

Überspannungsschutzgeräte bis 120.000 A

Maximaler Schutz für hochwertige elektronische Geräte, Anlagen, PCs usw., gegen Schäden durch Überspannung und hohe Stromstöße. Die brennenstuhl® Premium-Protect-Line umfasst ein breites Spektrum an Überspannungsschutz-Lösungen für jede elektronische Konfiguration. Sie bestehen aus einzelnen, variablen Höchstleistungsmodulen. Eine durchdachte Auswahl von Schutzabstufungen bietet für jeden Bedarf das richtige Produkt. Mit einer maximalen Summe von Ableitströmen von bis zu 120.000 A bieten wir Ihnen absolute Höchstleistungen.

Wir verwenden ausschließlich hochwertige Komponenten.

- Diese können nach dem Abfangen überhöhter Überspannungsimpulse repariert werden.
- Jedes brennenstuhl® Premium-Protect-Line Überspannungsschutzgerät übertrifft deutlich alle einschlägigen Standards.
- brennenstuhl®-Produkte unterliegen einer strengen Prüfung. Durch unsere erweiterte Gewährleistung von bis zu 5 Millionen Euro genießen Sie erhöhten Schutz bei Schäden durch evtl. fehlerhafte Geräte.

Überspannungsschutz auf dem neuesten Stand der Technik:

- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzschläge oder Leitungsruschen mit einer maximalen Summe von Ableitströmen von bis zu 120.000 A.
- Erweiterter Schutz vor Störungen die über Telefonkabel- oder Antennenkabel ins System gelangen.
- Hochwertiger Schutz vor HF-Störungen durch integrierten Filter.
- Digitales Master-Slave-System zum zentralen Ein-/Aussschalten von mehreren Slave-Geräten durch ein Master-Gerät - einfach und komfortabel.
- brennenstuhl® Premium-Protect-Line Überspannungsschutzgeräte sorgen für eine sichere und störungsfreie Stromversorgung und schützen vor Geräteschäden und Datenverlust.

• **Erweiterte Produktgarantie für 10 Jahre:**

brennenstuhl® übernimmt die kostenlose Reparatur, beziehungsweise Ersatz für alle Premium-Protect-Line Überspannungsschutzgeräte, die Mängel aufweisen oder nach dem Schutz Ihrer elektronischen Geräte nicht mehr einsatzfähig sind.

• **Garantie für angeschlossene Geräte:**

brennenstuhl® übernimmt die Reparatur, beziehungsweise den Austausch von allen Geräten, die durch eine Überspannung beschädigt wurden, soweit die auf der Verpackung angegebenen Grenzwerte nicht überschritten wurden und diese nicht durch mechanische Beschädigung entstanden ist. Dafür besteht Versicherungsschutz für Personen und Sachschäden im Rahmen unserer Produkthaftpflicht bis zu 5 Millionen Euro.

The Premium-Protect-Line surge protection

A class of its own!

Surge protection up to 120.000 A

Maximum protection for valuable items of electronic equipment and systems, PCs etc. against damage from overvoltages and severe current surges.

The new Premium-Protect-Line comprises a wide range of protective devices (against overvoltages) for every type of electronic equipment. The range consists of a number of individual maximum-capacity modules which can be used in conjunction with a variety of products. brennenstuhl® Premium-Protect-Line devices are genuine »Made in Germany« products of guaranteed quality at reasonable prices.

State of the art overvoltage protection

- Protection for your equipment from disturbances in the network, such as overvoltages, indirect lightning strikes and line noise, with a capacity of discharge currents of up to 120.000 A.
- Extended protection from interference which gets into the system via telephone leads or antenna cable connections.
- High-quality protection against HF interference through integrated filters.
- Master-Slave system permitting several slave appliances to be switched on or off centrally by means of a master unit - a simple, convenient arrangement.
- The brennenstuhl® Premium-Protect-Line of overvoltage protective devices provides a reliable, interference-free power supply and protection against damage to hardware and loss of data.

- **Extended product guarantee for ten years** brennenstuhl® will undertake the free repair or replacement of all its Premium-Protect-Line of overvoltage protective devices which exhibit defects or which, after protecting your electronic equipment, are no longer capable of being used.

- **Guarantee for connected appliances:** brennenstuhl® will undertake the repair or exchange of all appliances which are damaged by a voltage surge, provided the limits specified on the packaging are not exceeded and that these have not arisen as a consequence of physical damage. The insurance cover for personal injury and property damage within the terms of our product liability is a maximum of EUR 5 million.



PC Magazin
TESTSIEGER
 SEHR GUT
 IM TEST: 10 Überspannungsschutzgeräte
 3 sehr gut, 3 gut, 2 befriedigend, 1 ausreichend, 1 mangelhaft
 www.pc-magazin.de 1/2008

Steckdosenleisten,
Tischsteckdosen

Überspannungsschutz

Stromverteilung

Leuchten, Strahler
und Leuchtmittel

Haus- und
Sicherheitstechnik

Geräte für Werkstatt,
Haus und Garten

Arbeitsböcke und
Steigergeräte


Werbemittel

Hochwertige Überspannungsschutzgeräte mit sinnvollen und durchdachten Details.

High quality overvoltage protectors with practical, well thought-out details.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Geschützte Antennen-Anschlüsse (koaxial), hochwertiger Schutz durch Gasableiter, für den Anschluß von TV und Radio 2 Geschützte analoge Telefon-/Fax-/Modem-Anschlüsse (RJ-11), hochwertiger Schutz durch Gasableiter und Transildioden, mit integrierter Weiche für den Anschluß von zwei Geräten 3 Geschützte ISDN-Telefon-/DSL-Modem-Anschlüsse (RJ-45), hochwertiger Schutz durch Gasableiter und Transildioden 4 Hochwertiger Entstörfilter, unterdrückt zuverlässig HF-Störungen durch den Einsatz von speziellen Spulen und Kondensatoren, verhindert Bild- und Tonstörungen 5 Überspannungsschutzanzeige, zeigt die Funktion des Überspannungsschutzes an 6 Leistungsfähige Metalloxidvaristoren, mit niedriger Ansprechspannung für frühzeitige Reaktion, leiten überschüssige Energie sicher ab 7 Sicherungsautomat 16 A, schützt zuverlässig vor zu hoher Strombelastung 8 Geschützte 230 V-Netz-Anschlüsse, hochwertiger, 3-poliger Wechselspannungsschutz durch Varistoren und Gasableiter, zur sicheren Stromversorgung Ihrer Geräte 9 Thermisches Sicherheitssystem, überwacht alle Varistoren auf unzulässige Erwärmung durch Überlastung und schaltet rechtzeitig ab, damit keine Gefahr entsteht 10 Schutzkontaktsteckdosen mit Kinderschutz, in intelligenter 45°-Anordnung 11 Zweipoliger Netzschalter, (230 V/16 A) mit integrierter Betriebskontrollleuchte 12 Stabiles Aluminiumgehäuse, als Aufnahme für unser auswechselbares Modulbausystem 13 Hochwertiges Netzkabel, 3 m lang mit einem Querschnitt von 3x1,5 mm², austauschbar 14 Master-Slave-System Digital, zentrales Ein-/Ausschalten von mehreren Slave-Geräten durch ein Master-Gerät, einfach und komfortabel | <ul style="list-style-type: none"> 1 Protected aerial connections (coaxial), efficient protection by gas discharge tube, for the connection of TV sets and radios. 2 Protected analog telephone/fax/modem connections (RJ-11), efficient protection by gas discharge tube and transil diodes with integral splitter permitting the connection of two appliances 3 Protected ISDN telephone/DSL modem connections (RJ-45), efficient protection by gas discharge tube and transil diodes 4 Efficient interference filter, reliably suppresses HF interference through the use of special coils and capacitors, prevents video and audio interference 5 Overvoltage protection display, indicates operating status of overvoltage protection 6 High-capacity metal oxide varistors, with low response voltage for swift reactions and reliable discharge of excess energy 7 Automatic 16 A circuit breaker, provides reliable protection against excessive current loading 8 Protected 230 V mains connections, high quality, 3-pole AC voltage protection by varistors and gas discharge tube, ensuring reliable power supply to your equipment 9 Thermal security system, monitors all varistors for impermissible heating through overload and cuts out in time to prevent danger 10 Earthed sockets with child protection, intelligent 45° arrangement 11 Two-pole mains switch, (230 V/16 A) with integral operating status indicator light 12 Strong aluminium housing, accommodates our replaceable modular system 13 High quality mains lead, 3 m long with 3 x 1.5 mm² cross section, replaceable 14 Master/slave system Digital, central on/off switch serving multiple slave appliances through a master appliance, simple and convenient |
|---|---|

Artikel-Nummer	EAN-Code 4007123...	Ableitstrom	Gehäuse-anordnung	Steckdosen	HF-Filter (EMI/RFI)	Master-Slave	Analog-Telefon (RJ-11)	ISDN-Telefon (RJ-45)	TV/Radio (koaxial)	Länge
Article No.	EAN-Code 4007123...	Max. leakage currents	Type	Sockets	HF-Filter (EMI/RFI)	Master-Slave	RJ-11	RJ-45	TV/Radio (coaxial)	Length
1 39200 0 120	144082	120.000 A	Duo	1+4+4	X	X	X	X	X	ca. 66 cm
1 39200 0 121	144099	120.000 A	Duo	10	X	-	X	X	X	ca. 61 cm
1 39200 0 901	144112	90.000 A	Duo	8	X	-	-	X	X	ca. 52 cm
1 39100 0 601	144143	60.000 A	Uno	6	X	-	-	X	X	ca. 73 cm
1 39100 0 602	144150	60.000 A	Uno	6	X	-	X	-	X	ca. 73 cm
1 39100 0 603	144167	60.000 A	Uno	6	-	-	-	-	-	ca. 56 cm
1 39100 0 453	144204	45.000 A	Uno	4	-	-	-	-	-	ca. 48 cm
1 39200 0 454	170654	45.000 A	Rack	8	-	-	-	-	X	ca. 78 cm

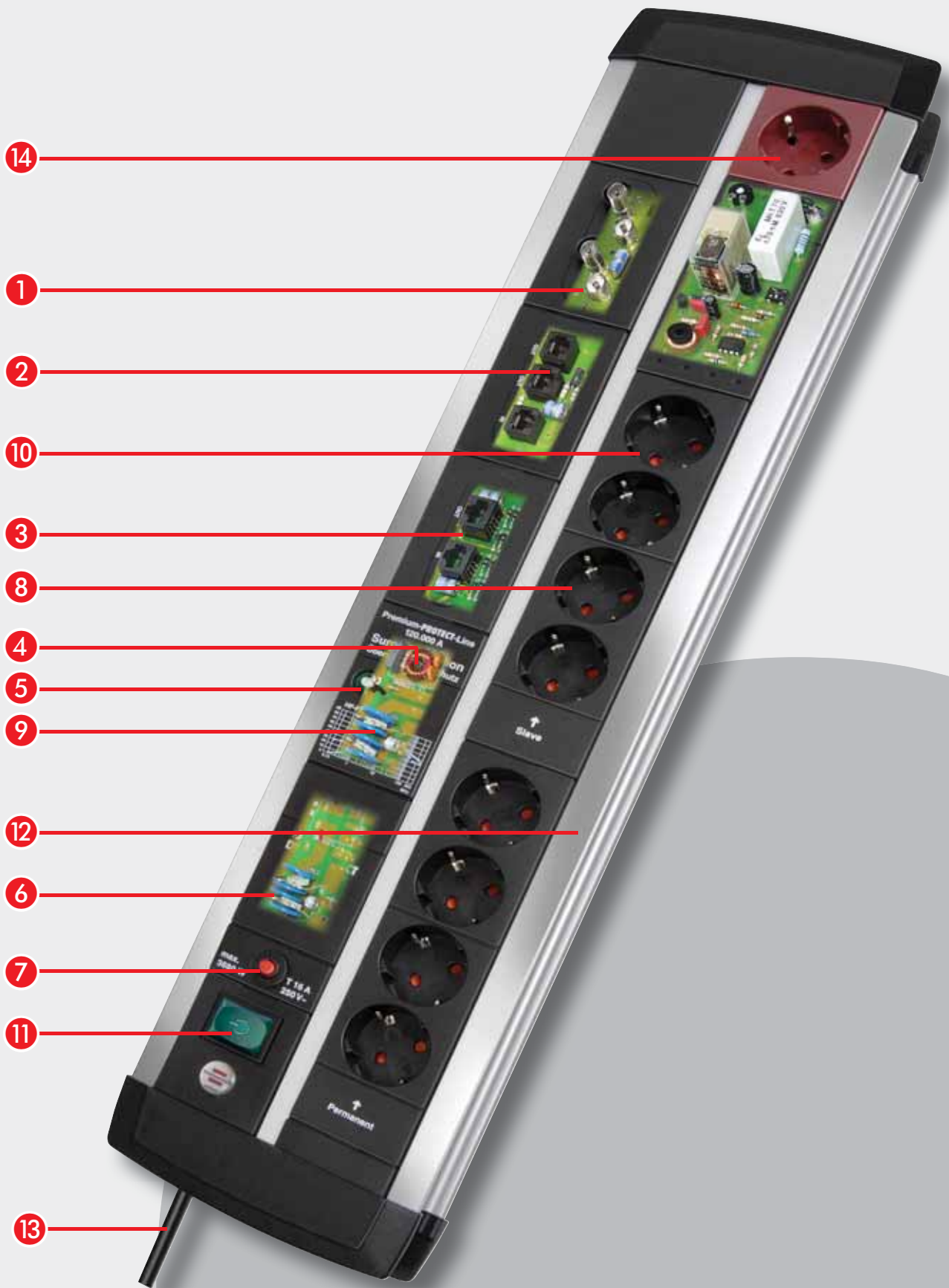

Steckdosenleisten,
Tischsteckdosen

Überspannungsschutz

Stromverteilung

Leuchten, Strahler
und Leuchtmittel

Haus- und
Sicherheitstechnik

Geräte für Werkstatt,
Haus und Garten

Arbeitsböcke und
Steigergeräte

Werbemittel

Überspannungsschutz / Surge Protection



**DIGITALE SCHALT-SCHWELLENSTEUERUNG
DIGITAL MS SETTING**

Premium-Protect-Line Automatiksteckdosenleiste 120.000 A


Mit digitaler Master-Slave-Funktion, Überspannungsschutz und Entstörfilter.

- Mit dem Ein/Aus-Schalter des Gerätes, welches in der roten Master-Slave Steckdose eingesteckt ist, können alle Geräte in den Slave-Steckdosen automatisch mit ein- und ausgeschaltet werden.
- Als Master-Gerät können Sie z.B. einen Computer verwenden, welcher als Slave-Geräte z.B. Monitor, Soundsystem, Drucker, Scanner usw. in die automatische Steuerung mit einbezieht.
- Einfach: Mit einem Handgriff alles bedienen.
- Digital: Speichert auf Knopfdruck die richtige Einstellung für Ihr Master-Gerät.
- Flexibel: Lässt sich bei Bedarf in einen Permanent-Modus umschalten.
- Fortschrittlich: Schaltet ihre Slave-Geräte sicher und schonend durch modernste Technik.
- Sparsam: Schaltet den Standby Ihrer Slave-Geräte komplett ab.
- 1 Master, 4 Slave und 4 Permanent Steckdosen (alternativ einstellbar: 9 Permanent Steckdosen).
- Weitere Ausstattungsmerkmale (siehe Premium-Protect-Line 120.000 A).

Premium-Protect-Line Automatic extension socket 120.000 A

With digital Master-Slave function, overload protection and interference filter.

- With the switching ON/OFF of the device, which is plugged into the red master socket, all further appliances in the slave socket can also be automatically switched ON/OFF.
- For example, you can use a computer as a master device, which can embrace slave appliances in the automatic control such as, e.g. monitor, sound-system, printer, scanner etc.
- Simple: Operate everything with one movement.
- Digital: Saves the correct setting for your master unit at the push of a button.
- Flexible: As required, can be converted into a permanent mode.
- Modern: Switches your slave unit safe and gently using state-of-the-art technology.
- Economical: Completely switches off the standby of your slave unit.
- 1 Master, 4 Slave and 4 permanent sockets (alternative adjustable: 9 permanent sockets).
- Further equipment features (refer to Premium-Protect-Line 120.000 A).

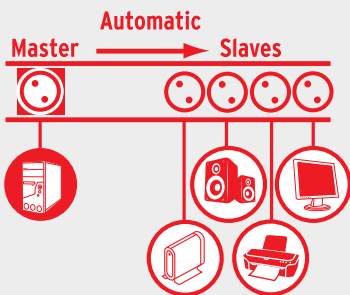

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Länge ca. Length appr.	Steckdosen Sockets	Nennstrom Nominal current	Entstörfilter Interference filter	Zusätzliche Ausstattung Equipment
1 39200 0 120	144082	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	66 cm	9 DUO	16 A	EMI/RFI	RJ11/RJ45/Koax (TV/Radio) 1 Master (Digital) 4 Slave 4 Permanent / RJ11/RJ45/Koax (TV/Radio) 1 Master (Digital) 4 Slave 4 Permanent

Design geschützt. / Design protected.
Design Patent. / Design Patent.

Überspannungsschutz / Surge Protection

Premium-Protect-Line 120.000 A

- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 120.000 A.
- Versicherungsschutz bis zu 5 Millionen Euro für Personen- und Sachschäden im Rahmen unserer Produkthaftpflicht.
- Erweiterte Produktgarantie für 10 Jahre.
- Erweiterter Schutz vor Störungen, die über Telefon-, ISDN/DSL- oder Antennenkabelverbindungen ins System gelangen.
- Hochwertiger Schutz vor HF-Störungen durch integrierten Filter.
- Besonders stabiles, eloxiertes Aluminium-Gehäuse.
- Intelligentes, auswechselbares Modul-Bausystem.
- Kinderschutz auf jeder Steckdose bewahrt Kinder vor gefährlichen Stromkontakten und schützt interne Komponenten vor Verschmutzung und Staub.
- Zweipoliger Netzschalter.
- Belastbar bis 16 A/3680 W.
- Sicherungsautomat 16 A.
- Je Ausführung unterschiedliche Ausstattungsvarianten (siehe Tabelle).
- Zusätzlich enthalten: Verbindungskabel 1,8 m für Telefon, Antenne und ISDN/DSL (je nach Ausführung).

Premium-Protect-Line 120.000 A

- Protect your equipment against interruptions in the mains supply, such as surges, indirect lightning strikes, or line interference - up to a maximum of 120.000 A.
- Insurance protection with a combined cover for bodily injury and property damage of 5.000.000 Euro subject to the conditions of our liability insurance contract.
- 10 years product guarantee (when correctly used).
- Added protection against interference pulses via telephone, ISDN/DSL or aerial ports.
- Top quality protection against HF interference by means of an integrated filter.
- Particularly sturdy, matt-finished aluminium housing.
- Intelligent, interchangeable module construction.
- Childproof sockets protect children against electrocution and prevent dust contamination of internal components.
- 2-pin switch.
- Max. loading of 16 A/3680 W.
- 16 A fuse.
- With varying equipment, depending on type (see table).
- Also contains: 1.8 m cable for telephone, aerial, and ISDN/DSL (dependent on model).



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Länge ca. Length appr.	Steckdosen Sockets	Nennstrom Nominal current	Entstörfilter Interference filter	Zusätzliche Ausstattung Equipment
1 39200 0 121	144099	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	61 cm	10 DUO	16 A	EMI/RFI	RJ11/RJ45/Koax (TV/Radio) RJ11/RJ45/Coax (TV/Radio)



Design geschützt. / Design protected.
Patent angemeldet. / Patent pending.

* Für Personen- und Sachschäden im Rahmen unserer Produkthaftpflichtversicherung.
* For personal injury and material damage within the framework of our product liability insurance.

Überspannungsschutz / Surge Protection

Premium-Protect-Line 90.000 A

- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 90.000 A.
- Versicherungsschutz bis zu 5 Millionen Euro für Personen- und Sachschäden im Rahmen unserer Produkthaftpflicht.
- Erweiterte Produktgarantie für 10 Jahre.
- Erweiterter Schutz vor Störungen, die über Telefon-, ISDN/DSL- oder Antennenkabelverbindungen ins System gelangen.
- Hochwertiger Schutz vor HF-Störungen durch integrierten Filter.
- Besonders stabiles, eloxiertes Aluminium-Gehäuse.
- Intelligentes, auswechselbares Modul-Bausystem.
- Kinderschutz auf jeder Steckdose bewahrt Kinder vor gefährlichen Stromkontakten und schützt interne Komponenten vor Verschmutzung und Staub.
- Zweipoliger Netzschalter.
- Belastbar bis 16 A/3680 W.
- Sicherungsautomat 16 A.
- Zusätzlich enthalten: Verbindungskabel 1,8 m für Antenne und ISDN/DSL.

Premium-Protect-Line 90.000 A

- Protection for equipment against interference pulses in the mains, such as surges, indirect lightning strikes or spikes up to a max. of 90.000 A.
- Insurance protection with a combined cover for bodily injury and property damage of 5.000.000 Euro subject to the conditions of our liability insurance contract.
- 10 years product guarantee (when correctly used).
- Added protection against interference pulses via telephone, ISDN/DSL or aerial ports.
- Top quality protection against HF interference by means of an integrated filter.
- Particularly sturdy, matt-finished aluminium housing.
- Intelligent, interchangeable module construction.
- Childproof sockets protect children against electrocution and prevent dust contamination of internal components.
- 2-pin switch.
- Max. loading of 16 A/3680 W.
- 16 A fuse.
- Also contains: 1.8 m cable for aerial, and ISDN/DSL.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Länge ca. Length appr.	Steckdosen Sockets	Nennstrom Nominal current	Entstörfilter Interference filter	Zusätzliche Ausstattung Equipment
1 39200 0 901	144112...	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	52 cm	8 DUO	16 A	EMI/RFI	RJ45/Koax (TV/Radio) RJ45/Coax (TV/Radio)



Design geschützt. / Design protected.
Patent angemeldet. / Patent pending.

* Für Personen- und Sachschäden im Rahmen unserer Produkthaftpflichtversicherung.
* For personal injury and material damage within the framework of our product liability insurance.

Überspannungsschutz / Surge Protection

Premium-Protect-Line 60.000 A

- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 60.000 A.
- Versicherungsschutz bis zu 5 Millionen Euro für Personen- und Sachschäden im Rahmen unserer Produkthaftpflicht.
- Erweiterte Produktgarantie für 10 Jahre.
- Erweiterter Schutz vor Störungen, die über Telefon-, ISDN/DSL- oder Antennenkabelverbindungen ins System gelangen.
- Hochwertiger Schutz vor HF-Störungen durch integrierten Filter.
- Besonders stabiles, eloxiertes Aluminium-Gehäuse.
- Intelligentes, auswechselbares Modul-Bausystem.
- Kinderschutz auf jeder Steckdose bewahrt Kinder vor gefährlichen Stromkontakten und schützt interne Komponenten vor Verschmutzung und Staub.
- Zweipoliger Netzschalter.
- Belastbar bis 16 A/3680 W.
- Sicherungsautomat 16 A.
- Je Ausführung unterschiedliche Ausstattungsvarianten (siehe Tabelle).
- Zusätzlich enthalten: Verbindungskabel 1,8 m für Telefon, Antenne und ISDN/DSL (je nach Ausführung).

Premium-Protect-Line 60.000 A

- Protect your equipment against interruptions in the mains supply, such as surges, indirect lightning strikes, or line interference - up to a maximum of 60.000 A.
- Insurance protection with a combined cover for bodily injury and property damage of 5.000.000 Euro subject to the conditions of our liability insurance contract.
- 10 years product guarantee (when correctly used).
- Added protection against interference pulses via telephone, ISDN/DSL or aerial ports.
- Top quality protection against HF interference by means of an integrated filter.
- Particularly sturdy, matt-finished aluminium housing.
- Intelligent, interchangeable module construction.
- Childproof sockets protect children against electrocution and prevent dust contamination of internal components.
- 2-pin switch.
- Max. loading of 16 A/3680 W.
- 16 A fuse.
- With varying equipment, depending on type (see table).
- Also contains: 1.8 m cable for telephone, aerial, and ISDN/DSL (dependent on model).



Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Länge ca. Length appr.	Steckdosen Sockets	Nennstrom Nominal current	Entstörfilter Interference filter	Zusätzliche Ausstattung Equipment
1 39100 0 601	144143	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	73 cm	6	16 A	EMI/RFI	RJ45/Koax (TV/Radio) RJ45/Coax (TV/Radio)
1 39100 0 602	144150	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	73 cm	6	16 A	EMI/RFI	RJ11/Koax (TV/Radio) RJ11/Coax (TV/Radio)
1 39100 0 603	144167	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	56 cm	6	16 A		

Design geschützt. / Design protected.
Patent angemeldet. / Patent pending.

Überspannungsschutz / Surge Protection

Premium-Protect-Line 45.000 A


- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 45.000 A.
- Versicherungsschutz bis zu 5 Millionen Euro für Personen- und Sachschäden im Rahmen unserer Produkthaftpflicht.
- Erweiterte Produktgarantie für 10 Jahre.
- Erweiterter Schutz vor Störungen, die über Telefon-, ISDN/DSL- oder Antennenkabelverbindungen ins System gelangen.
- Besonders stabiles, eloxiertes Aluminium-Gehäuse.
- Intelligentes, auswechselbares Modul-Bausystem.
- Kinderschutz auf jeder Steckdose bewahrt Kinder vor gefährlichen Stromkontakten und schützt interne Komponenten vor Verschmutzung und Staub.
- Zweipoliger Netzschalter.
- Belastbar bis 16 A/3680 W.
- Sicherungsautomat 16 A.

Premium-Protect-Line 45.000 A

- Protect your equipment against interruptions in the mains supply, such as surges, indirect lightning strikes, or line interference - up to a maximum of 45.000 A.
- Insurance protection with a combined cover for bodily injury and property damage of 5.000.000 Euro subject to the conditions of our liability insurance contract.
- 10 years product guarantee (when correctly used).
- Added protection against interference pulses via telephone, ISDN/DSL or aerial ports.
- Particularly sturdy, matt-finished aluminium housing.
- Intelligent, interchangeable module construction.
- Childproof sockets protect children against electrocution and prevent dust contamination of internal components.
- 2-pin switch.
- Max. loading of 16 A/3680 W.
- 16 A fuse.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Länge ca. Length appr.	Steckdosen Sockets	Nennstrom Nominal current
1 39100 0 453	144204	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	48 cm	4	16 A



Design geschützt. / Design protected.
Patent angemeldet. / Patent pending.

Überspannungsschutz / Surge Protection

Premium-Protect-Rack 45.000 A

- Überspannungsschutz für TV und HiFi-Geräte mit Netz- und Koax (Antennen) Anschlüssen.
- Integrierter Kabelsafe für überschüssiges Anschlusskabel.
- Inklusive Standfüße zum senkrechten Aufstellen.
- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 45.000 A.
- Versicherungsschutz bis zu 5 Millionen Euro für Personen- und Sachschäden im Rahmen unserer Produkthaftpflicht.
- Erweiterte Produktgarantie für 10 Jahre.
- Besonders stabiles, eloxiertes Aluminium-Gehäuse.
- Intelligentes, auswechselbares Modul-Bausystem.
- Kinderschutz auf jeder Steckdose bewahrt Kinder vor gefährlichen Stromkontakten und schützt interne Komponenten vor Verschmutzung und Staub.
- 2-poliger Sicherheitsschalter, beleuchtet.
- Belastbar bis 16 A/3680 W.
- Sicherungsautomat 16 A.
- Zusätzlich enthalten: SAT-Adapter (F-Steckerverbinder).

Premium-Protect-Rack 45.000 A

- Surge protection for TV and HiFi with mains and Coax (Aerials) connectors.
- Integrated cable housing for storage of surplus cables.
- Inclusive support feed.
- Protect your equipment against interruptions in the mains supply, such as surges, indirect lightning strikes, or line interference - up to a maximum of 45.000 A.
- Insurance protection with a combined cover for bodily injury and property damage of 5.000.000 Euro subject to the conditions of our liability insurance contract.
- 10 years product guarantee (when correctly used).
- Particularly sturdy, matt-finished aluminium housing.
- Intelligent, interchangeable module construction.
- Childproof sockets protect children against electrocution and prevent dust contamination of internal components.
- Illuminated 2-pole safety switch.
- Max. loading of 16 A/3680 W.
- 16 A fuse.
- Also contains: SAT adapter.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Länge ca. Length appr.	Steckdosen Sockets	Nennstrom Nominal current	Zusätzliche Ausstattung Equipment
1 39200 0 454	170654	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	78 cm	8	16 A	Koax (TV/Radio) / Coax (TV/Radio)



* Für Personen- und Sachschäden im Rahmen unserer Produkthaftpflichtversicherung.
* For personal injury and material damage within the framework of our product liability insurance.

Brennenstuhl Überspannungsschutz

Das Brennenstuhl Geräteschutz-Programm schützt wertvolle Elektrogeräte vor Überspannungen und hohen Stromstößen.

Überspannungen

sind alle Spannungen, die den Grenzwert der Netzspannung kurzzeitig überschreiten. Überspannungen können jedoch nicht nur im 230 V-Netz auftreten, sondern auch über Telefon- oder Antennenleitungen in die angeschlossenen Geräte gelangen. Ohne einen wirksamen Schutz zerstören diese Überspannungen empfindliche elektronische Bausteine in den Schaltkreisen dieser Geräte.

Ursache der Überspannungen können z.B. Schaltimpulse starker Motoren, Schweißgeräte oder sonstige Elektro-Großgeräte sein. Die gefährlichsten Ursachen sind sehr hohe Spannungsspitzen, die durch indirekte Blitze ausgelöst werden. Sie bedeuten das sichere Ende ungeschützter Elektrogeräte.

Übersicht der technischen Ausstattungsmerkmale / Overview of the technical features

Stromstöße

gelangen ebenfalls durch indirekte Blitze in gewaltigen Stromstärken ins Stromnetz oder erreichen über die Telefon- und Antennenleitung Computeranlagen, Video- und HiFi-Geräte und zerstören diese Geräte ohne entsprechenden Schutz.

Schutzelemente

wie z.B. Varistoren und Gasableiter sind wichtige Bauteile, die dafür sorgen, daß in Sekundenbruchteilen gefährliche Überspannungen zur Erde abgeleitet werden und so die zerstörende hohe Spannung nicht zu den geschützten Geräten gelangen kann.

Neuentwicklungen

hochwertiger, moderner Schutzelemente werden in Überspannungsschutzgeräten verwendet, um einen wirksamen Schutz vor Spannungsspitzen und Stromstößen von bis zu 60.000 A zu garantieren.

Produktserie Product line	Artikelnummer Article No.	Max. Ableitstrom Max. surge current	Nennstrom Nominal current	Kabellänge Cable length	Gehäuseanordnung Type	Steckdosenanzahl Number of sockets	Steckdosenanordnung Orientation of sockets	Entstörfilter (EMI/RFI) Interference filter (EMI/RFI)	Automatiksteckdosenleiste Master-Slave	Externer Schalter External Switch	Mehrfach schaltbar Multiple switches	USB-Hub	RJ-11 (Analog Tel.)	RJ-45 (ISDN/DSL)	Koax (TV/Radio) Coax (TV/Radio)	Spez. Steckdosenabstand Extra socket spacing für 19" Schränke for 19" cabinets	Seite ... Page ...
Alu-Office-Line	1 39500 0 414	60.000A	16A	1,8m	Desktop	4	45°										74
	1 39500 0 416	60.000A	16A	3m	Desktop	6	45°										74
Premium-Office-Line	1 15635 0 414	30.000A	10A	1,8m	Desktop	4	45°										75
	1 15635 0 416	30.000A	10A	3m	Desktop	6	45°										75
Premium-Line	1 15605 0 955	30.000A	10A	3m	Uno	1+4	45°	●	●								76
	1 15605 7 396	30.000A	10A	3m	Uno	6	45°	●								●	77
	1 25600 0 398	30.000A	10A	3m	Duo	8	45°	●									77
	1 15605 0 366	30.000A	10A	3m	Uno	6	45°	●							●		77
	1 15605 0 082	30.000A	10A	3m	Uno	4	45°	●						●			77
	1 15605 0 081	30.000A	10A	3m	Uno	4	45°	●					●				77
	1 15605 0 083	30.000A	10A	3m	Uno	4	45°	●						●			77
	1 15600 0 396	30.000A	10A	3m	Uno	6	45°	●									78
	1 15605 0 396	30.000A	10A	3m	Uno	6	45°	●									78
	1 15500 0 374	30.000A	10A	1,8m	Uno	4	45°										78
	1 15505 0 374	30.000A	10A	1,8m	Uno	4	45°										78
	1 15705 0 374	30.000A	10A	1,8m	Uno	4	45°										78
	1 15705 6 374	30.000A	10A	1,8m	Uno	4	45°										78
Primera-Tec	1 15330 0 417	15.000A	16A	2m	Uno	2+5	90°			●							79
	1 15332 0 417	15.000A	16A	2m	Uno	2+5	90°			●							79
	1 15330 0 427	15.000A	16A	2m	Uno	1+4+2	90°		●								80
	1 15332 0 427	15.000A	16A	2m	Uno	1+4+2	90°		●								80
	1 15330 0 406	15.000A	16A	2m	Uno	6	90°										81
Secure-Tec	1 15944 0 936	15.000A	16A	3m	Uno	1+5+2	45°		●							●	82
	1 15954 0 376	15.000A	16A	3m	Uno	6	45°										82
Super-Solid	1 15334 0 315	4.500A	16A	2,5m	Uno	5	45°									●	83
	1 15334 0 318	4.500A	16A	2,5m	Uno	8	45°									●	83
Eco-Line	1 15970 0 015	4.500A	16A	1,5m	Uno	6	45°										84
	1 15975 0 015	4.500A	16A	1,5m	Uno	6	45°										84
	1 15971 0	4.500A	16A	1,5m	Uno	6	45°										84
Power Manager	1 15005 0	15.000A	16A	2m	Desktop	6	45°	●		●	●						85
	1 15006 0	15.000A	16A	2m	Desktop	6	45°	●		●							86
Primera-Line Adapter	1 50692 0	4.500A	16A	-	Plug-in	1	-						●				87
	1 50693 0	4.500A	16A	-	Plug-in	1	-						●				87
	1 50694 0	4.500A	16A	-	Plug-in	1	-							●			87
	1 50695 0	4.500A	16A	-	Plug-in	1	-										87

Brennenstuhl Surge/Overvoltage Protection

The Equipment Protection Range protects valuable electrical equipment from overvoltage and high power surges.

Surges/Overvoltages

are all voltages, which for a brief period of time exceed the limit of the network. Overvoltages don't just occur in 230 V mains supplies, but also in telephone lines or aerials connected to equipment. Without reliable protection, these overvoltages damage the sensitive, electronic components in the equipments' circuitry.

The cause of such overvoltages could be, for example, electronic pulses from powerful motors, welding equipment, or other large pieces of electrical equipment. The most dangerous causes are high voltage spikes resulting from indirect lightning strikes. They mean the certain end of unprotected equipment.

Power Surges

can also occur as excessive current in the mains supply as a result of indirect lightning strikes, or can penetrate computer equipment, VCRs and HiFis through telephone lines and aerials, destroying them if there is no protection in place.

Protective Elements

such as varistors and gas discharge tube are important components, which ensure that dangerous overvoltages are redirected to earth in split seconds, preventing the dangerous excess voltage from reaching the protected equipment.

Latest Developments

in high-quality and modern protective components are used in our overvoltage and indirect lightning strike protection equipment to guarantee effective protection from spikes and surges up to 60.000 A.

Anwendungsbeispiele / Example of use

Produktserie Product line	Artikelnummer Article No.	PC	PC + ISDN/DSL	PC + Modem Analog PC + modem analogue	PC + Drucker + Monitor PC + printer + monitor	PC + USV-Gerät PC + UPS equipment	EDV-Zusatzgeräte Additional hardware	Notebook	HIFI, Radio, Audio	TV, Receiver, Video	Telefon/Fax ISDN Telephone/Fax ISDN	Telefon/Fax Analog Telephone/Fax analogue	Bürogeräte, Fotokopiergeräte Office equipment, photocopier	Haushalts- und Med. Geräte Household and med. equipment	Tonverstärker, Musikinstrumente Amplifiers, musical instruments	Stekernetzteile, Ladegeräte Wall plug transformers, charger units	Aquarium, Klimageräte Aquarium, air con units	Funkgeräte Radio transmitter	Seite ... Page ...
Alu-Office-Line	1 39500 0 414	●			●	●	●	●					●	●	●	●			74
	1 39500 0 416	●			●	●	●	●					●	●	●	●			74
Premium-Office-Line	1 15635 0 414	●			●	●	●	●					●	●	●	●			75
	1 15635 0 416	●			●	●	●	●					●	●	●	●			75
Premium-Line	1 15605 0 955	●			●	●	●	●	●	●								●	76
	1 15605 7 396	●			●	●	●	●											77
	1 25600 0 398	●			●	●	●	●					●	●	●		●	●	77
	1 15605 0 366	●			●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	77
	1 15605 0 082	●	●		●	●	●	●			●						●	●	77
	1 15605 0 081	●		●	●	●	●	●				●							77
	1 15605 0 083	●			●	●	●	●	●	●								●	77
	1 15600 0 396	●			●	●	●	●					●	●	●		●	●	78
	1 15605 0 396	●			●	●	●	●					●	●	●		●	●	78
	1 15500 0 374	●			●	●	●	●					●	●	●		●	●	78
	1 15505 0 374	●			●	●	●	●					●	●	●		●	●	78
	1 15705 0 374	●			●	●	●	●					●	●	●		●	●	78
	1 15705 6 374	●			●	●	●	●					●	●	●		●	●	78
	Primera-Tec	1 15330 0 427	●			●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●
1 15332 0 427		●			●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	79
1 15330 0 417		●			●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	80
1 15332 0 417		●			●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	80
1 15330 0 406		●			●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	81
1 15332 0 406	●			●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	81	
Secure-Tec	1 15944 0 936	●			●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	82
	1 15954 0 376	●			●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	82
Super-Solid	1 15334 0 315												●	●	●	●	●		83
	1 15334 0 318												●	●	●	●	●		83
Eco-Line	1 15970 0 015												●	●	●	●	●		84
	1 15975 0 015												●	●	●	●	●		84
	1 15971 0												●	●	●	●	●		84
Power Manager	1 15005 0	●			●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	85
	1 15006 0	●			●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	86
Primera-Line Adapter	1 50692 0											●							87
	1 50693 0										●								87
	1 50694 0								●	●									87
	1 50695 0												●	●	●		●		87

Überspannungsschutz / Surge Protection

Alu-Office-Line Überspannungsschutz 60.000 A

Zum komfortablen Anschluss von EDV/Video- und Audio-Anlagen mit verschiedenen Geräten direkt auf dem Schreibtisch.

- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 60.000 A.
- Dreileiteranordnung schützt Phase, Neutral- und Schutzleiter.
- Mit Thermosicherung, zusätzlicher Schutz vor unzulässig hoher Erwärmung der Varistoren und zum Trennen der Netzspannung bei starker Überspannung.
- Extrem kurze Ansprechzeit zur blitzschnellen Unterdrückung der Überspannung.
- Optische Funktionsanzeige des Geräteschutzes.
- Formschönes, zeitloses Design in Desktop Ausführung aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche.
- Durchdachte Kabelführung und komfortable Bedienung.
- Bequem zum Einstecken und Schalten der Geräte direkt auf dem Tisch.
- Kein lästiges Bücken mehr um alle Geräte auf einmal auszuschalten.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Mit Kinderschutz.
- Erweiterte Produktgarantie für 10 Jahre.

Alu-Office-Line Surge Protection 60.000 A

For convenient connection of EDV/Video and audio sets directly with different appliances on the desk.

- Protect your equipment against interruptions in the mains supply, such as surges, indirect lightning strikes, or line interference - up to a maximum of 60.000 A.
- Arrangement of 3-core wiring protects live, neutral and earth wires.
- With thermal cut-out, additional protection against unforeseen increases in temperature of the varistors and shuts off from the mains supply in the event of power surges.
- An extremely short time for the lightning-fast suppression of the surge.
- Visual indicator that surge protection is active.
- Elegant, ageless desktop design made from aluminium with unsusceptible, matt anodized surface.
- Conceived cable routing and easy operation.
- Comfortable to directly plug-in and switch-on the desk.
- No more tedious bending to switch off all appliances at once.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, for angled plugs as well.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- With childproof sockets.
- 10 years product guarantee (when correctly used).



Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Länge ca. Length appr.	Steckdosen Sockets	Nennstrom Nominal current
1 39500 0 414	249268	1	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	42 cm	4	16 A
1 39500 0 416	249275	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	49 cm	6	16 A



Überspannungsschutz / Surge Protection

Premium-Office-Line Überspannungsschutz 30.000 A

Zum komfortablen Anschluss von EDV/Video- und Audio-Anlagen mit verschiedenen Geräten direkt auf dem Schreibtisch.



- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 30.000 A.
- Dreileiteranordnung schützt Phase, Neutral- und Schutzleiter.
- Mit Thermosicherung, zusätzlicher Schutz vor unzulässig hoher Erwärmung der Varistoren und zum Trennen der Netzspannung bei starker Überspannung.
- Extrem kurze Ansprechzeit zur blitzschnellen Unterdrückung der Überspannung.
- Optische Funktionsanzeige des Geräteschutzes.
- Mit 10 Ampere Sicherung, auswechselbar.
- Formschönes, zeitloses Design in Desktop-Ausführung aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff.
- Bequem zum Einstecken und Schalten der Geräte direkt auf dem Tisch.
- Kein lästiges Bücken mehr um alle Geräte auf einmal auszuschalten.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Mit Kinderschutz.

Premium-Office-Line Surge Protection 30.000 A

For convenient connection of EDV/Video and audio sets directly with different appliances on the desk.

- Protection for your appliance from malfunctions in the mains, such as surges, indirect lightning strikes or circuit noises, with a maximum sum of leakage current of up to 30.000 A.
- Arrangement of 3-core wiring protects live, neutral and earth wires.
- With thermal cut-out, additional protection against unforeseen increases in temperature of the varistors and shuts off from the mains supply in the event of power surges.
- An extremely short time for the lightning-fast suppression of the surge.
- Visual indicator that surge protection is active.
- With replaceable 10 A fuse.
- Elegant, ageless desktop design made from extremely durable special synthetic material.
- Comfortable to directly plug-in and switch-on the desk.
- No more tedious bending to switch off all appliances at once.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, for angled plugs as well.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- With childproof sockets.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Länge ca. Length appr.	Steckdosen Sockets	Nennstrom Nominal current	Farbe Colour
1 15635 0 414	249305	1	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	42 cm	4	10 A	Schwarz/Lichtgrau / Black/Light Grey
								
1 15635 0 416	249312	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	49 cm	6	10 A	Schwarz/Lichtgrau / Black/Light Grey
								

* Für Personen- und Sachschäden im Rahmen unserer Produkthaftpflichtversicherung.
* For personal injury and material damage within the framework of our product liability insurance.



Überspannungsschutz / Surge Protection

Premium-Line Automatiksteckdosenleiste 30.000 A


Mit digitaler Master-Slave-Funktion, Überspannungsschutz und Entstörfilter.

- Mit dem Ein/Aus-Schalter des Gerätes, welches in der roten Master-Slave Steckdose eingesteckt ist, können alle Geräte in den Slave-Steckdosen automatisch mit ein- und ausgeschaltet werden.
- Als Master-Gerät können Sie z.B. einen Computer verwenden, welcher als Slave-Geräte z.B. Monitor, Soundsystem, Drucker, Scanner usw. in die automatische Steuerung mit einbezieht.
- Einfach: Mit einem Handgriff alles bedienen.
- Digital: Speichert auf Knopfdruck die richtige Einstellung für Ihr Master-Gerät.
- Flexibel: Lässt sich bei Bedarf in einen Permanent-Modus umschalten.
- Fortschrittlich: Schaltet ihre Slave-Geräte sicher und schonend durch modernste Technik.
- Sparsam: Schaltet den Standby Ihrer Slave-Geräte komplett ab.
- 1 Master und 4 Slave Steckdosen (Alternativ einstellbar: 5-Permanent Steckdosen).
- Weitere Ausstattungsmerkmale (siehe Premium-Line Überspannungsschutz 30.000 A).

Premium-Line Automatic extension socket 30.000 A

With digital Master-Slave function, overload protection and interference filter.

- With the switching on/off of the device, which is plugged into the red master socket, all further appliances in the slave socket can also be automatically switched on/off.
- For example, you can use a computer as a master device, which can embrace slave appliances in the automatic control such as, e.g. monitor, sound-system, printer, scanner etc.
- Simple: Operate everything with one movement.
- Digital: Saves the correct setting for your master unit at the push of a button.
- Flexible: As required, can be converted into a permanent mode.
- Modern: Switches your slave unit safe and gently using state-of-the-art technology.
- Economical: Completely switches off the standby of your slave unit.
- 1 Master and 4 Slave sockets (alternative adjustable: 5 permanent sockets).
- Further equipment features (refer to Premium-Line overvoltage protection 30.000 A).

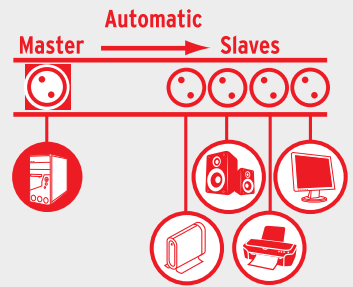

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Länge ca. Length appr.	Steckdosen Sockets	Nennstrom Nominal current	Entstörfilter Interference filter	Zusätzliche Ausstattung Equipment
1 15605 0 955	173495	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	61 cm	1 + 4	10 A	EMI/RFI	Master-Slave (Digital)



Patent angemeldet. / Patent pending.

* Für Personen- und Sachschäden im Rahmen unserer Produkthaftpflichtversicherung.
* For personal injury and material damage within the framework of our product liability insurance.

Überspannungsschutz / Surge Protection

Premium-Line Überspannungsschutz 30.000 A

- Garantierter Schutz vor hohen Überspannungen und starken Stromstößen.
- Dreileiteranordnung schützt Phase, Neutral- und Schutzleiter.
- Mit Thermosicherung, zusätzlicher Schutz vor unzulässig hoher Erwärmung der Varistoren und zum Trennen der Netzspannung bei starker Überspannung.
- Extrem kurze Ansprechzeit zur blitzschnellen Unterdrückung der Überspannung.
- Optische Funktionsanzeige des Geräteschutzes.
- Mit 10 Ampere Sicherung, auswechselbar.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Hochwertiger Schutz vor HF-Störungen durch integrierten Filter.
- Entstörfilter verhindern, dass Störimpulse aus dem Netz in die angeschlossenen Geräte gelangen und dass umgekehrt Störungen dieser Geräte ins Netz gelangen.
- Erweiterter Schutz vor Störungen, die über ISDN/DSL-Kabelverbindungen, analoge Telefonverbindungen und Radio-/TV-Antennenanschluss ins System gelangen.
- Spezielle Steckdosenanordnung für Netzgeräte.
- Je Ausführung unterschiedliche Ausstattungsvarianten (siehe Tabelle).

Premium-Line Surge Protection 30.000 A

- Guaranteed protection against extreme surges and severe electric shocks.
- Arrangement of 3-core wiring protects live, neutral and earth wires.
- With thermal cut-out, additional protection against unforeseen increases in temperature of the varistors and shuts off from the mains supply in the event of power surges.
- An extremely short time for the lightning-fast suppression of the surge.
- Visual indicator that surge protection is active.
- With replaceable 10 A fuse.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Top quality protection against HF interference by means of an integrated filter.
- Interference filters protect connected equipment from interference pulses in the mains and, vice versa, protect the mains from interference from the equipment.
- Further protection against interference in ISDN/DSL connections, analogue telephone connections and radio/TV aeriels.
- Special socket arrangement for mains adapters.
- With varying equipment, depending on type (see table).



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Länge ca. Length appr.	Steckdosen Sockets	Entstörfilter Interference filter	Zusätzliche Ausstattung Equipment
1 15605 7 396	105793	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	48 cm	6	EMI/RFI	Ideal zum Einbau in 19" Schränke Ideal for fitting inside 19" cabinets
1 25600 0 398	095933	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	38 cm	8 DUO	EMI/RFI	
1 15605 0 366	090686	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	61 cm	6	EMI/RFI	Spezielle Steckdosenanordnung für Netzgeräte Special socket arrangement for charger units
1 15605 0 082	090709	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	55 cm	4	EMI/RFI	RJ45 (ISDN/DSL)
1 15605 0 081	090730	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	55 cm	4	EMI/RFI	RJ11 (Analog) / RJ11 (Analogue)
1 15605 0 083	090747	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	55 cm	4	EMI/RFI	Koax (TV/Radio) / Coax (TV/Radio)

Patent angemeldet. / Patent pending.

Überspannungsschutz / Surge Protection

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Länge ca. Length appr.	Steckdosen Sockets	Entstörfilter Interference filter	Zusätzliche Ausstattung Equipment
1 15600 0 396	095629	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	55 cm	6	EMI/RFI	
1 15605 0 396	090785	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	55 cm	6	EMI/RFI	
1 15500 0 374	095667	1	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	45 cm	4		
1 15505 0 374	173464	1	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	45 cm	4		
1 15705 0 374	116379	1	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	45 cm	4		Im farbigen Display-Karton In colourful display-packaging. Sprache / Language: D
1 15705 6 374	118380	1	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	45 cm	4		Im farbigen Display-Karton In colourful display-packaging. Sprachen / Languages: DE/GB/NL/ES

Patent angemeldet. / Patent pending.

10 A Sicherung

Für Brennenstuhl Premium-Line Überspannungsschutzleisten.

10 A fuse

For Brennenstuhl surge protection sockets.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Verpackung Packaging	Durchmesser Diameter	Länge ca. Length appr.
1 15001 0	171262	1	10 Stück im Blister / 10 pc. in blister	5 mm	20 mm



MADE IN GERMANY



30.000 A

Versicherungsschutz *
5 Mio €
Insurance protection

Premium-Line Überspannungsschutz Display freistehend

- Für 20 Premium-Line Steckdosenleisten im Einzelkarton mit Überspannungsschutz bis 30.000 A.
- Sortiment wird im verkaufsaktiven Display-Karton geliefert.
- Display-Karton ca. Maße: Breite = 47,5 cm, Tiefe = 45 cm, Höhe = 103 cm (+ Plakat 37 cm).

Premium-Line Surge Protection free-standing display

- For 20 Premium-Line extension sockets in a single box, with surge protection up to 30.000 A.
- Assortment is supplied in a sales display box.
- Display box approx. dimensions: Length = 47.5 cm, Width = 45 cm, Height = 103 cm (+ header 37 cm).

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Sprachen Verpackung Languages packing	Sortierung Assortment
1 15090 0	164516	20	DE	20 x 1 15705 0 374
1 15090 6	188932	20	DE/GB/NL/ES	20 x 1 15705 6 374

Überspannungsschutz / Surge Protection

Primera-Tec Comfort Switch Plus 15.000 A

Hochglänzende Design-Steckdosenleiste mit externem Hand-/Fußschalter, 2 Permanent-Steckdosen und Überspannungsschutz.

- Robuster und formschöner Hand-/Fußschalter mit 1,5 m sehr flexibler Steuerleitung. Schalter ist mittels RJ-11-Verbindung steck- und verlängerbar. Dadurch ist eine sehr einfache und flexible Installation möglich.
- 2 permanente und 5 zweipolig abschaltbare Steckdosen.
- Schaltzustandsanzeige am Hand-/Fußschalter.
- Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 15.000 A.
- Optische Funktionsanzeige für Überspannungsschutz.
- Formschönes und stabiles Gehäuse durch poliertes, hochbruchfestes Polycarbonat.
- Kabelausgang variabel auf beiden Seiten möglich.
- Alle Steckdosen mit Kinderschutz, im Winkel von 90° angeordnet.
- Mit Befestigungsösen zur Wandmontage.
- Blisterverpackung.


Primera-Tec Comfort Switch Plus 15.000 A



Highly polished multiple design socket with external hand/foot switch, 2 permanent sockets and overload protection.

- Robust and shapely hand/foot switch with a very flexible 1.5 m control line. A RJ-11 connection makes switch pluggable and extendable, which enables for a very easy and flexible installation.
- 2 permanent and 5 sockets which can be switched off.
- Switching status display on hand/foot switch.
- Protects expensive devices from overloads with a max. leakage current of up to 15,000 A.
- Optical function display for overload protection.
- Shapely and stable enclosure due to polished, highly break-proof polycarbonate.
- Option of variable cable output on both sides.
- All plugs with child protection, aligned in a 90° angle.
- With mounting facilities for wall installation.
- Blister.

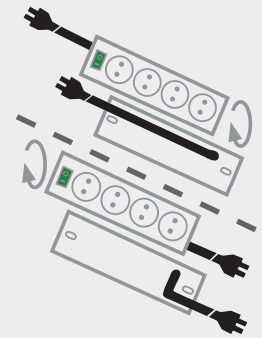

Schalter steck- und verlängerbar. Switch plug- and extendable.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Länge ca. Length appr.	Steckdosen Sockets	Nennstrom Nominal current	Farbe Colour
1 15330 0 417	564729	2	2 m	H05VV-F 3G1,5	55 cm	2 + 5	16 A	Schwarz / Black
								
1 15332 0 417	574568	2	2 m	H05VV-F 3G1,5	55 cm	2 + 5	16 A	Weiß / White
								

Patent angemeldet. / Patent pending.
Voraussichtlich lieferbar ab Juli 2010. / Available as from July 2010.



Überspannungsschutz / Surge Protection

Primera-Tec Automatiksteckdosenleiste 15.000 A

Hochglänzende Design-Steckdosenleiste mit digitaler Master-Slave-Funktion und Überspannungsschutz.

- Mit dem Ein/Aus-Schalter des Gerätes, welches in der Master-Steckdose eingesteckt ist, können alle Geräte in den Slave-Steckdosen automatisch mit ein- und ausgeschaltet werden.
- Einfach: Mit einem Handgriff alles bedienen.
- Digital: Speichert auf Knopfdruck die richtige Einstellung für Ihr Master-Gerät.
- Flexibel: Lässt sich bei Bedarf in einen Permanent-Modus umschalten.
- Fortschrittlich: Schaltet ihre Slave-Geräte sicher und schonend durch modernste Technik.
- Sparsam: Schaltet den Standby Ihrer Slave-Geräte komplett ab.
- 2 Permanent-, 1 Master- und 4 Slave-Steckdosen (alternativ 7 Permanent-Steckdosen).
- Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 15.000 A.
- Optische Funktionsanzeige für Überspannungsschutz.
- Formschönes und stabiles Gehäuse durch poliertes, hochbruchfestes Polycarbonat.
- Kabelausgang variabel auf beiden Seiten möglich.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Alle Steckdosen mit Kinderschutz, im Winkel von 90° angeordnet.
- Mit Befestigungsösen zur Wandmontage.
- Blisterverpackung.



Primera-Tec Automatic extension socket 15.000 A

Highly polished multiple design socket with digital master/slave function and overload protection.

- With the switching on/off of the device, which is plugged into the master socket, all further appliances in the slave socket can also be automatically switched on/off.
- Simple: Operate everything with one movement.
- Digital: Saves the correct setting for your master unit at the push of a button.
- Flexible: As required, can be converted into a permanent mode.
- Modern: Switches your slave unit safe and gently using state-of-the-art technology.
- Economical: Completely switches off the standby of your slave unit.
- 2 permanent, 1 master and 4 slave sockets (alternatively 7 permanent sockets).
- Protects expensive devices from overloads with a max. leakage current of up to 15,000 A.
- Optical function display for overload protection.
- Shapely and stable enclosure due to polished, highly break-proof polycarbonate.
- Option of variable cable output on both sides.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- All plugs with child protection, aligned in a 90° angle
- With mounting facilities for wall installation.
- Blister.

**NEU
NEW**

**DIGITALE SCHALT-
SCHWELLENSTEUERUNG
DIGITAL MS SETTING**

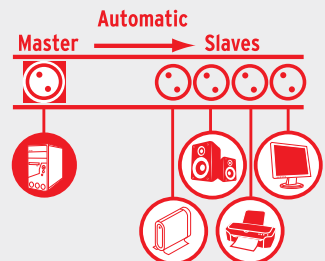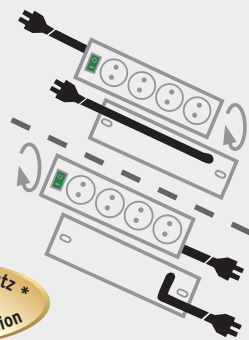

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Länge ca. Length appr.	Steckdosen Sockets	Nennstrom Nominal current	Farbe Colour
1 15330 0 427	564736	2	2 m	H05VV-F 3G1,5	55 cm	1 + 4 + 2	16 A	Schwarz / Black
1 15332 0 427	574537	2	2 m	H05VV-F 3G1,5	55 cm	1 + 4 + 2	16 A	Weiß / White

Patent angemeldet. / Patent pending.
Voraussichtlich lieferbar ab Juli 2010. / Available as from July 2010.



* Für Personen- und Sachschäden im Rahmen unserer Produkthaftpflichtversicherung.
* For personal injury and material damage within the framework of our product liability insurance.

Überspannungsschutz / Surge Protection

Primera-Tec Überspannungsschutz 15.000 A

Hochglänzende Design-Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz.


- Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 15.000 A.
- Optische Funktionsanzeige für Überspannungsschutz.
- Formschönes und stabiles Gehäuse durch poliertes, hochbruchfestes Polycarbonat.
- Kabelausgang variabel auf beiden Seiten möglich.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Alle Steckdosen mit Kinderschutz, im Winkel von 90° angeordnet.
- Mit Befestigungsösen zur Wandmontage.
- Blisterverpackung.

Primera-Tec Surge Protection 15.000 A

Highly polished multiple design socket with overload protection.

- Protects expensive devices from overloads with a max. leakage current of up to 15,000 A.
- Optical function display for overload protection.
- Shapely and stable enclosure due to polished, highly break-proof polycarbonate.
- Option of variable cable output on both sides.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- All plugs with child protection, aligned in a 90° angle.
- With mounting facilities for wall installation.
- Blister.

**NEU
NEW**

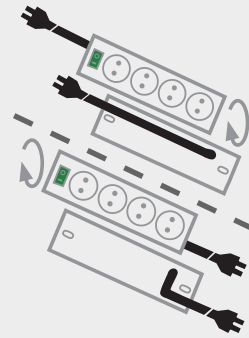

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Länge ca. Length appr.	Steckdosen Sockets	Nennstrom Nominal current	Farbe Colour
1 15330 0 406	564712	2	2 m	H05VV-F 3G1,5	45, 5 cm	6	16 A	Schwarz / Black
1 15332 0 406	574520	2	2 m	H05VV-F 3G1,5	45,5 cm	6	16 A	Weiß / White

Patent angemeldet. / Patent pending.
Voraussichtlich lieferbar ab Juli 2010. / Available as from July 2010.




Überspannungsschutz / Surge Protection



Secure-Tec Automatiksteckdosenleiste 15.000 A

Mit Master-Slave Funktion, 2 Permanent-Steckdosen und Überspannungsschutz.

- Schützt wertvolle Elektrogeräte vor Überspannung.
- Hoher Komfort durch 1 Master- (550 W) und 5 Slave-Steckdosen (3500 W).
- Einstellbare Schaltschwelle (ca. 8 bis 80 W).
- Mit 2 Permanent-Steckdosen (3500 W) für ständigen Betrieb.
- Je eine Funktionskontroll-Leuchte für Überspannungsschutz und Slave-Steckdosen.
- 8 Steckdosen mit Kinderschutz in praktischer 45°-Anordnung.
- Extra langes Kabel 3 m.
- Gesamtleistung max. 16 A/3500 W.
- Blisterverpackung.

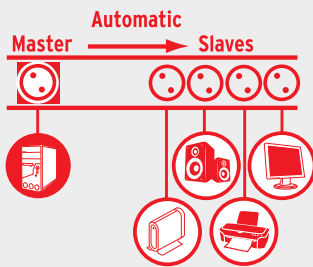

Secure-Tec Automatic extension socket 15.000 A

With Master-Slave function and 2 independent sockets.

- Protects valuable equipment against surges.
- Increased safety with 1 Master socket (550 W) and 5 Slave sockets (3500 W).
- Adjustable threshold for cut-out (approx. 8 to 80 W).
- With 2 independent sockets (3500 W) for constant use.
- Operating indicator for surge and for slave sockets.
- 8 childproof sockets in a practical 45° arrangement.
- Extra-long 3 m cable.
- Total output 16 A/3500 W.
- Blister.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Länge ca. Length appr.	Steckdosen Sockets	Nennstrom Nominal current	Farbe Colour
1 15944 0 936	170623	2	3 m	H05VV-F 3G1,5	57 cm	1 + 5 + 2	16 A	Anthrazit / Anthracite

Design geschützt. / Design protected.



Secure-Tec Überspannungsschutz 15.000 A

Mit akustischem Warnsignal bei ausfallendem Überspannungsschutz.

- Schützt wertvolle Elektrogeräte vor Überspannung.
- Funktionskontroll-Leuchte für Überspannungsschutz.
- 6 Steckdosen mit Kinderschutz in praktischer 45°-Anordnung.
- Extra langes Kabel 3 m.
- Gesamtleistung max. 16 A/3500 W, 16 A Sicherung.
- Blisterverpackung.
- Sicherungsautomat 16 A.

Secure-Tec Surge Protection 15.000 A

With acoustic warning when surge protection fails.

- Protects valuable equipment against surges.
- Indicator for active surge protection.
- 6 childproof sockets arranged at a practical 45° angle.
- Extra-long 3 m cable.
- Total output 16 A/3500 W, 16 A fuse.
- Blister.
- 16 A fuse.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Länge ca. Length appr.	Steckdosen Sockets	Nennstrom Nominal current	Farbe Colour
1 15954 0 376	150496	2	3 m	H05VV-F 3G1,5	45 cm	6	16 A	Anthrazit / Anthracite

Design geschützt. / Design protected.

Überspannungsschutz / Surge Protection



Super-Solid Überspannungsschutz 4.500 A

Sehr stabile Steckdosenleiste schützt wertvolle elektrische Geräte vor gefährlicher Überspannung.

- Schützt wertvolle Elektrogeräte vor Überspannung.
- Sehr stabil konstruierte Steckdosenleiste aus hochbruchfestem Polycarbonat.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Die Abstände ermöglichen den Betrieb von Netzgeräten.
- Mit Aufhänge-Vorrichtung; sehr gut anschraubbar durch Schraubführungen.
- Mit Kinderschutz.
- Sicherungsautomat 16 A.
- Besonderheit: Kabeleingang gegenüber dem Schalter, dadurch praktische Bedienung z.B. unter dem Schreibtisch.
- Gummifüße verhindern Wegrutschen.

Super-Solid Surge Protection 4.500 A

Extremely sturdy extension socket protects valuable electrical equipment against dangerous surges.

- Protects valuable equipment against surges.
- Extremely sturdily constructed extension socket made from highly break-resistant polycarbonate.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, for angled plugs as well.
- The distance between the sockets allows the use of large charger units.
- With practical hanging facility.
- With childproof sockets.
- 16 A fuse.
- Special feature: cable output is fitted opposite the switch for easy use, e.g. when placed under a desk.
- Rubber pads prevent extension socket from slipping.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Länge ca. Length appr.	Steckdosen Sockets	Nennstrom Nominal current	Farbe Colour
1 15334 0 315	174225	1	2,5 m	H05VV-F 3G1,5	45 cm	5	16 A	Silber / Silver
1 15334 0 318	174232	1	2,5 m	H05VV-F 3G1,5	63 cm	8	16 A	Silber / Silver

Design geschützt. / Design protected.

* Für Personen- und Sachschäden im Rahmen unserer Produkthaftpflichtversicherung.
* For personal injury and material damage within the framework of our product liability insurance.

Überspannungsschutz / Surge Protection



Eco-Line Überspannungsschutz 4.500 A

- 6 mal sicherer Geräteschutz bis zu einer Anschlussleistung von 16 A/3680 W.
- Mit Funktionskontroll-Leuchte.
- 6 Steckdosen mit Kinderschutz in praktischer 45°-Anordnung.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.

Eco-Line Surge Protection 4.500 A

- 6 connected appliances can be safely protected up to 16 A/3680 W.
- Light indicating surge protection is active.
- 6 childproof sockets arranged at a practical 45° angle.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Länge ca. Length appr.	Steckdosen Sockets	Nennstrom Nominal current	Farbe Colour
1 15970 0 015	251964	4	Polybeutel / Plastic bag	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	34 cm	6	16 A	Schwarz / Black
1 15975 0 015	251971	4	Polybeutel / Plastic bag	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	34 cm	6	16 A	PC-Grau / Light Grey
1 15971 0	248674	4	Blister	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	34 cm	6	16 A	Anthrazit / Anthracite

Design geschützt. / Design protected.



Eco-Line Überspannungsschutz Thekendisplay

6-fach Steckdosenleisten, 4.500 A.

- Für 16 Eco-Line Steckdosenleisten mit Überspannungsschutz bis 4.500 A.
- Sortiment wird im verkaufsaktiven Display-Karton geliefert.
- Display-Karton ca. Maße:
Breite = 32 cm, Tiefe = 40,5 cm, Höhe = 24,5 cm (+ Plakat).

Eco-Line Surge Protection counter display

6-way extension sockets, 4.500 A.

- For 16 Eco-Line extension sockets with surge and indirect lightning strike protection up to 4.500 A.
- Assortment is supplied in a sales display box.
- Display box approx. dimensions:
Length = 32 cm, Width = 40,5 cm, Height = 24.5 cm (+ header).



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Sortierung Assortment
1 15097 0 015	565351	1	8 x 1 15970 0 015 Schwarz / Black 8 x 1 15975 0 015 PC-Grau / Light Grey

Design geschützt. / Design protected.

Überspannungsschutz / Surge Protection



Vorne / Front

**NEU
NEW**



Hinten / Back



4 x USB 2.0

Power Manager PMA USB 15.000 A

Intelligent schalten und dadurch Strom sparen.

- Übersichtliche und formschöne Schaltzentrale für die komplette PC- oder Hi-Fi Anlage. Ideal auch als Arbeitsunterlage für das Notebook oder als Stellfläche für den Monitor.
- Bis zu 6 verschiedene Geräte bequem einzeln schalten. 1 Hauptschalter 2-polig und 6 Geräteschalter 1-polig, alle beleuchtet, zur schnellen und sicheren Kontrolle.
- 6 Schutzkontaktsteckdosen.
- Mit Überspannungs- und Blitzschutz bis zu 15.000 A zum Schutz aller angeschlossener Geräte, z.B. gegen indirekte Blitzeinschläge.
- Inklusive HF-Filter gegen hochfrequente Störungen.
- 4-fach USB-Hub 2.0 für den bequemen Anschluss zusätzlicher USB-Geräte.
- 2 m Anschlusskabel H05VV-F 3G1,5 mm².
- Inklusive USB Verbindungskabel.

Power Manager PMA USB 15.000 A

Saving energy by intelligent switching.

- Clear and nicely designed control centre for your entire PC or HiFi equipment. This device also perfectly serves as a work pad for your notebook or monitor.
- Up to 6 different devices can be switched easily and separately. 1 main switch 2-pole and 6 device switches 1-pole, all illuminated for quick and easy control.
- 6 earthed sockets.
- Overload and lightning protection up to 15,000 A to protect all devices connected, e.g. against indirect lightning strikes.
- Integrated HF-filter against high-frequency failure.
- 4-fold USB-Hub 2.0 to connect additional USB-devices.
- 2 m cable H05VV-F 3G 1.5 mm².
- USB-cable included.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Abmessungen Measurements	Steckdosen Sockets	USB-Anschlüsse USB-ports
1 15005 0	248865	1	2 m	H05VV-F 3G1,5	38 x 30 x 6 cm	6	4

Voraussichtlich lieferbar ab August 2010 / Available as from August 2010



* Für Personen- und Sachschäden im Rahmen unserer Produkthaftpflichtversicherung.
* For personal injury and material damage within the framework of our product liability insurance.

Überspannungsschutz / Surge Protection

Power Manager PMA 15.000 A

Intelligent schalten und dadurch Strom sparen.

- Übersichtliche und formschöne Schaltzentrale für die komplette PC-, oder Hi-Fi Anlage. Ideal auch als Arbeitsunterlage für das Notebook oder als Stellfläche für den Monitor.
- Bis zu 6 verschiedene Geräte bequem einzeln schalten. 1 Hauptschalter 2-polig und 6 Geräteschalter 1-polig, alle beleuchtet, zur schnellen und sicheren Kontrolle.
- 6 Schutzkontaktsteckdosen.
- Mit Überspannungs- und Blitzschutz bis zu 15.000 A zum Schutz aller angeschlossenen Geräte, z.B. gegen indirekte Blitzeinschläge.
- Inklusive HF-Filter gegen hochfrequente Störungen.
- 2 m Anschlusskabel H05VV-F 3G1,5 mm².

Power Manager PMA 15.000 A

Saving energy by intelligent switching.

- Clear and nicely designed control centre for your entire PC or HiFi equipment. This device also perfectly serves as a work pad for your notebook or monitor.
- Up to 6 different devices can be switched easily and separately. 1 main switch 2-pole and 6 device switches 1-pole, all illuminated for quick and easy control.
- 6 earthed sockets.
- Overload and lightning protection up to 15,000 A to protect all devices connected, e.g. against indirect lightning strikes.
- Integrated HF-filter against high-frequency failure.
- 2 m cable H05VV-F 3G 1.5 mm².



Vorne / Front

**NEU
NEW**



Hinten / Back



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Abmessungen Measurements	Kabelbezeichnung Cable	Steckdosen Sockets
1 15006 0	564941	1	2 m	38 x 30 x 6 cm	H05VV-F 3G1,5	6

Voraussichtlich lieferbar ab Juli 2010 / Available as from July 2010



Überspannungsschutz / Surge Protection



Primera-Line Überspannungsschutzadapter 4.500 A

- Leistungsfähiger Überspannungsschutz aus Gasableiter und Metalloxidvaristoren mit thermischer Absicherung.
- Schützt elektrische Geräte vor Überspannungen im Stromnetz mit einem maximalen Ableitstrom bis zu 4.500 A.
- Schützt Phase, Neutral- und Schutzleiter.
- Erweiterter Schutz vor Störungen, die über ISDN/DSL-Kabelverbindungen, analoge Telefonverbindungen und Radio-/TV-Antennenanschluss ins System gelangen.
- Kontroll-Leuchte für die 230 V-Schutzfunktion.
- Steckdose mit Kinderschutz.
- Belastbar bis 16 A/3680 W.
- Blisterverpackung.
- Je Ausführung unterschiedliche Ausstattungsvarianten (siehe Tabelle).

Primera-Line surge protected adapter 4.500 A

- Efficient surge protection made from gas discharge tube and metal oxide varistors with thermal fuse.
- Protects electrical appliances against surges with a maximum up to 4.500 A.
- Protects phase, neutral- and the protective earth.
- Further protection against interference in ISDN/DSL connections, analogue telephone connections and radio/TV aerials.
- Indicator for the 230 V- protective function.
- Childproof socket.
- Max. loading of 16 A/3680 W.
- Blister.
- With varying equipment, depending on type (see table).



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Sprachen Verpackung Languages packing	Zusätzliche Ausstattung Equipment	Nennstrom Nominal current	Farbe Colour	Typ Type
1 50692 0	191420	6	DE/GB/ES/NL/SE/GR/TR/RU/IT	RJ11 (Analog) / RJ11 (Analogue)	16 A	Silber/Schwarz / Silver/Black	SP RJ11
1 50693 0	191444	6	DE/GB/ES/NL/SE/GR/TR/RU/IT	RJ45 (ISDN/DSL) / RJ45 (ISDN/DSL)	16 A	Silber/Schwarz / Silver/Black	SP RJ45
1 50694 0	191468	6	DE/GB/ES/NL/SE/GR/TR/RU/IT	Koax (TV/Radio) / Coax (TV/Radio)	16 A	Silber/Schwarz / Silver/Black	SP Koax
1 50695 0	191482	6	DE/GB/ES/NL/SE/GR/TR/RU/IT		16 A	Silber/Schwarz / Silver/Black	SP 230 V

* Für Personen- und Sachschäden im Rahmen unserer Produkthaftpflichtversicherung.
* For personal injury and material damage within the framework of our product liability insurance.



Stromverteilung Power Distribution

	Kabelboxen Domestic Cable Reels	90
	Brobusta® Kabeltrommeln Brobusta® Garden Cable Reels	91
	Garant® Kabeltrommeln Garant® Cable Reels	98
	Garant® Gartenkabeltrommeln Garant® Garden Cable Reels	114
	Verlängerungsleitungen Extension Cables	117
	Stromverteiler Power Distributors	125
	Stecker und Kupplungen Plugs and Sockets	138

Steckdosenleisten,
Tischsteckdosen

Überspannungsschutz

Stromverteilung

Leuchten, Strahler
und Leuchtmittel

Haus- und
Sicherheitstechnik

Geräte für Werkstatt,
Haus und Garten

Arbeitsböcke und
Steigergeräte

Werbemittel

Kabelboxen / Domestic Cable Reels

MADE IN GERMANY



Comfort Line CL-S

- Praktischer Drehring für leichte Handhabung.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen.
- Gehäuse-Durchmesser 18,5 cm, Höhe 6 cm.
- Mit Überhitzungsschutz.

Comfort Line CL-S

- Cable box with a functional, practical rewinding ring for easy handling.
- 4 earthed socket outlets.
- Housing - diameter 18.5 cm, height 6 cm.
- With safety cut-out.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Farbe Colour
1 10920 0	033744	4	3 m	H05VV-F 3G1,5	Weiß/Schwarz / White/Black
1 10922 0	033751	4	3 m	H05VV-F 3G1,5	Schwarz/Weiß / Black/White
1 10923 0	043736	4	3 m	H05VV-F 3G1,5	Schwarz/Blau / Black/Blue
1 10929 0	043767	4	3 m	H05VV-F 3G1,5	Schwarz/Sand / Black/Sand

Design geschützt. / Design protected.

MADE IN GERMANY



Vario Line

- Schlagfestes Gehäuse aus Spezial-Kunststoff.
- Ergonomisch geformter Tragegriff.
- Gute Standfestigkeit durch stabilen Doppelfuß.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen.
- Mit Überhitzungsschutz.

Vario Line

- Robust casing, made of special plastic.
- With a universal handle for both carrying and hanging.
- Steady positioning thanks to a stable double foot.
- 4 earthed socket outlets.
- With safety cut-out.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Breite x Höhe x Tiefe Width x Height x Depth	Farbe Colour	Nennstrom Nominal current
1 09420 0	042203	2	15 m	H05VV-F 3G1,5	22,5 x 27 x 12 cm	Schwarz/Lichtgrau / Black/Light Grey	16 A
1 09427 0	044184	2	15 m	H05VV-F 3G1,5	22,5 x 27 x 12 cm	Schwarz/Bordeaux/Lichtgrau / Black/Bordeaux/Light Grey	16 A
1 09320 0	042180	5	10 m	H05VV-F 3G1,5	22,5 x 27 x 8 cm	Schwarz/Lichtgrau / Black/Light Grey	16 A
1 09323 0	094806	5	10 m	H05VV-F 3G1,5	22,5 x 27 x 8 cm	Schwarz/Blau/Lichtgrau / Black/Blue/Light Grey	16 A
1 09327 0	044177	5	10 m	H05VV-F 3G1,5	22,5 x 27 x 8 cm	Schwarz/Bordeaux/Lichtgrau / Black/Bordeaux/Light Grey	16 A
1 09220 0	042166	5	5 m	H05VV-F 3G1,5	19,5 x 24 x 7,5 cm	Schwarz/Lichtgrau / Black/Light Grey	16 A
1 09210 6*	046515	10	5 m	H05VV-F 3G1,0	19,5 x 24 x 7,5 cm	Schwarz/Blau / Black/Blue	10 A
1 10346 6*	031409	5	10 m	H05VV-F 3G1,0	22,5 x 27 x 8 cm	Schwarz/Blau / Black/Blue	10 A
1 10220 6*	013494	5	20 m	H05VV-F 3G1,0	22,5 x 27 x 12 cm	Schwarz/Blau / Black/Blue	10 A

* Ohne Überhitzungsschutz. / Without safety cut-out.

Design geschützt. / Design protected.

Nur für Lieferung außerhalb der EU! / Only for delivery to non-EC countries!

Brobusta® Kabeltrommeln / Brobusta® Cable Reels



Brobusta® ROL'UP Bretec® IP 44 Industrie/Baustellentrommel

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 44.

- Mit ROL'UP Aufroll-Automatik und Bretec® Drehkontakt-Technik.
- Trommelkörper aus hochbruchfestem Breflex-Spezialkunststoff auf besonders stabilem Tragegestell.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.

Brobusta® ROL'UP Bretec® IP 44 for site & industry

Water-jet protected version for universal outdoor use and on sites, IP 44.

- With the perfect Quick & Easy Rewind System ROL'UP and the unique Bretec® Anti Cable Twist System.
- Reel body made from highly break-resistant, special Breflex plastic on a particularly sturdy frame.
- 3 water-jet protected safety socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.
- RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour	Trommel-Ø Reel-Ø
1 32250 0	078974	1	40 m	H07RN-F 3G1,5	Baustelle / Building site	Schwarz / Black	290 mm

Europäisches Patent. / European Patent.
Design Patent. / Design Patent.



Brobusta® Bretec® IP 44 Industrie/Baustellentrommel

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 44.

- Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten.
- Trommelkörper aus hochbruchfestem Breflex-Spezialkunststoff auf besonders stabilem Tragegestell.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.

Brobusta® Bretec® IP 44 for site & industry

Water-jet protected version for universal outdoor use and on sites, IP 44.

- With the unique Bretec® Anti Cable Twist System.
- Reel body made from highly break-resistant, special Breflex plastic on a particularly sturdy frame.
- 3 water-jet protected safety socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.
- RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour	Trommel-Ø Reel-Ø
1 31342 0	057825	1	25 m	H07RN-F 3G1,5	Baustelle / Building site	Schwarz / Black	240 mm
1 31260 0	057986	1	25 m	H07RN-F 3G2,5	Baustelle / Building site	Schwarz / Black	290 mm
1 31250 0	057979	1	40 m	H07RN-F 3G1,5	Baustelle / Building site	Schwarz / Black	290 mm

Design Patent. / Design Patent.

Brobusta® Kabeltrommeln / Brobusta® Cable Reels



Brobusta® IP 44 Industrie/Baustellentrommel

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus hochbruchfestem Breflex-Spezialkunststoff auf besonders stabilem Tragegestell.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.

Brobusta® IP 44 for site & industry

Water-jet protected version for universal outdoor use and on sites, IP 44.

- Reel body made from highly break-resistant, special Breflex plastic on a particularly sturdy frame.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.
- 3 water-jet protected safety socket outlets with self-closing protective caps.
- RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour	Trommel-Ø Reel-Ø
1 31100 0	057870	1		leer / without cable			290 mm
1 31743 0	105670	1	25 m	H07RN-F 3G1,5	Baustelle / Building site	Schwarz / Black	240 mm
1 31744 0	100835	1	25 m	H07RN-F 3G2,5	Baustelle / Building site	Schwarz / Black	290 mm
1 31893 0	100842	1	40 m	H07RN-F 3G1,5	Baustelle / Building site	Schwarz / Black	290 mm
1 31894 0	105694	1	40 m	H07RN-F 3G2,5	Baustelle / Building site	Schwarz / Black	320 mm
1 31895 0	105687	1	50 m	H07RN-F 3G1,5	Baustelle / Building site	Schwarz / Black	320 mm

Design Patent. / Design Patent.



Brobusta® Kompakt IP 44 Industrie/Baustellentrommel

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Breflex-Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

Brobusta® Compact IP 44 for site & industry

Water-jet protected version for universal outdoor use and on sites, IP 44.

- Reel body made from special Breflex plastic on a galvanised frame.
- 3 water-jet protected safety socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour	Trommel-Ø Reel-Ø
1 07250 0	147014	1	10 m	H07RN-F 3G1,5	Baustelle / Building site	Schwarz / Black	180 mm

Design Patent. / Design Patent.

Brobusta® Kabeltrommeln / Brobusta® Cable Reels



Brobusta® S IP 44 Industrie/Baustellentrommel Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell.
- Elektrische Anschlüsse im Kunststoffkörper gekapselt.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.

Brobusta® S IP 44 for site & industry

Water-jet protected version for universal outdoor use and on sites, IP 44.

- Reel body made from rust-resistant and galvanised sheet steel on a particularly sturdy frame.
- All electrical parts are safety insulated from the reel body.
- 3 water-jet protected safety socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.
- RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour	Trommel-Ø Reel-Ø
1 31850 0	164905	1	40 m	H07RN-F 3G2,5	Baustelle / Building site	Schwarz / Black	320 mm

Design Patent. / Design Patent.



Brobusta® S Bretec® IP 44 Industrie/Baustellentrommel

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 44.

- Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten.
- Trommelkörper Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell.
- Elektrische Anschlüsse im Kunststoffkörper gekapselt.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.

Brobusta® S Bretec® IP 44 for site & industry

Water-jet protected version for universal outdoor use and on sites, IP 44.

- With the unique Bretec® Anti Cable Twist System.
- Reel body made from rust-resistant and galvanised sheet steel on a particularly sturdy frame.
- All electrical parts are safety insulated from the reel body.
- 3 water-jet protected safety socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.
- RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour	Trommel-Ø Reel-Ø
1 31440 0	058037	1	40 m	H07RN-F 3G1,5	Baustelle / Building site	Schwarz / Black	290 mm

Design Patent. / Design Patent.

Brobusta® Kabeltrommeln / Brobusta® Cable Reels



Brobusta® CEE 2 FI IP 44 Industrie/Baustellentrommel mit Wagen

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 44.

- CEE-Version, spritzwassergeschützt.
- CEE-Stecker 400 V/32 A 5-polig,
1 CEE-Steckdose 400 V/32 A 5-polig,
1 CEE-Steckdose 400 V/16 A 5-polig,
3 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V.
- Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.
- FI-Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA,
1 Sicherheits-Automat 400 V/16 A,
1 Sicherheits-Automat 230 V/16 A.
- Fahrbar auf besonders stabilem, pulverbeschichtetem Stahlrohrgestell.
Trommelkörper aus hochbruchfestem Brefflex-Spezialgummi.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.

Brobusta® CEE 2 FI IP 44 on a chassis for mobile working for site & industry Water-jet protected version for universal outdoor use and on sites, IP 44.

- CEE-version, water-jet protected.
- CEE-plug 400 V/32 A 5-pole,
1 CEE-socket 400 V/32 A 5-pole,
1 CEE-socket 400 V/16 A 5-pole,
3 water-jet protected sockets 230 V.
- With 3-pin safety cut-out and thermal overload protection.
- RCD circuit breaker 30 mA,
automatic fuse 400 V/16 A 3-pole,
automatic fuse 230 V/16 A.
- Mounted to an extremely sturdy, powder-coated steel-tube frame.
Reel body made from highly break-resistant, special Brefflex rubber.
- RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour	Trommel-Ø Reel-Ø
1 31920 0	057924	1	30 m	H07RN-F 5G4,0	Baustelle / Building site	Schwarz / Black	380 mm



Brobusta® CEE 4 IP 44 Industrie/Baustellentrommel

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 44.

- CEE-Version, spritzwassergeschützt.
- Besonders stabiles, pulverbeschichtetes Tragegestell. Trommelkörper aus hochbruchfestem Brefflex-Spezialgummi.
- CEE-Stecker 400 V/16 A,
3 CEE-Steckdosen 400 V/16 A,
1 CEE-Steckdose 230 V/16 A,
3 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V.
- Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung, Überhitzungsschutz und Kontroll-Leuchte.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.

Brobusta® CEE 4 IP 44 for site & industry Water-jet protected version for universal outdoor use and on sites, IP 44.

- CEE-version, water-jet protected.
- Particularly stable, powder-coated frame. Reel body made from highly break-resistant special Brefflex rubber.
- 1 CEE-plug 400 V/16 A,
3 CEE-sockets 400 V/16 A,
3 water-jet protected sockets 230 V,
1 CEE-socket 230 V/16 A.
- With 3-pin safety cut-out, thermal overload protection and warning indicator.
- RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour	Trommel-Ø Reel-Ø
1 31911 0	058198	1	40 m	H07RN-F 5G2,5	Baustelle / Building site	Schwarz / Black	380 mm

Multi-way-Extensions
Surge Protection
Power Distribution
Lighting
Home Security & Safety
Home, Workshop, DIY
Trestles and Ladders
Advertising medium

Brobusta® Kabeltrommeln / Brobusta® Cable Reels



Brobusta® CEE 1 IP 44 Industrie/Baustellentrommel Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 44.

- CEE-Version, spritzwassergeschützt.
- Besonders stabiles, pulverbeschichtetes Tragegestell. Trommelkörper aus hochbruchfestem Breflex-Spezialgummi.
- CEE-Stecker 400 V/16 A, 1 CEE-Steckdose 400 V/16 A, 2 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V.
- Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt.

Brobusta® CEE 1 IP 44 for site & industry

Water-jet protected version for universal outdoor use and on sites, IP 44.

- CEE-version, water-jet protected.
- Particularly stable, powder-coated frame. Reel body made from highly break-resistant special Breflex rubber.
- 1 CEE-plug 400 V/16 A, 2 water-jet protected sockets 230 V, 1 CEE-socket 400 V/16 A.
- With 3-pin safety cut-out and thermal overload protection.
- RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.
- Earthed sockets connected to separate phases.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour	Trommel-Ø Reel-Ø
1 31630 0	058129	1	30 m	H07RN-F 5G2,5	Baustelle / Building site	Schwarz / Black	320 mm
1 31620 0	058112	1	40 m	H07RN-F 5G1,5	Baustelle / Building site	Schwarz / Black	320 mm

Design Patent. / Design Patent.

Trommelwirbel für intelligente Kabellösungen

A drum roll for intelligent cable solutions

Innovatives Produktdesign

Mit den Kabeltrommeln von brennenstuhl® können Sie Ihren Kunden einzigartige Produktvorteile bieten. Sowohl das Bretec®-System, als auch das Rol'Up-System überzeugen durch eine intelligente Umsetzung im Produktdesign. Und mit der neuen Produktkennzeichnung kommt nun beim Thema Kabel Ihr Umsatz ins Rollen.

- ✓ Mehr Komfort mit Bretec® und Rol'Up
- ✓ Verbesserte Produktkennzeichnung
- ✓ Schnelle Information Ihrer Kunden

Innovative product design

With cable reels from brennenstuhl® you're able to offer your customers unique product advantages. The Bretec®-System as well as the Rol'Up-System are convincing due to an intelligent implementation in the product design. And with the new product labelling now when it comes to cable your turnover will get rolling.

- ✓ More convenience with Bretec® and Rol'Up
- ✓ Improved product labelling
- ✓ Quick information for your customers

Bretec®



ohne BRETEC®
without BRETEC®

mit BRETEC®
with BRETEC®

Problemlos abrollen ohne Kabelsalat

Mit der Bretec® Drehkontakt-Technik dreht sich die Kabeltrommel, ohne dass sich der Steckdoseneinsatz mitdreht. So lässt sich das Kabel auch bei angeschlossenen Elektrogeräten abrollen, ohne dass sich deren Kabel verdrehen oder verdrillen.

Trouble-free unrolling without cable spaghetti

With Bretec® rotary contact technology the reel body turns, and the drum centre stays still. This special system allows winding, even with connected appliances.

Rol'Up



Rol'Up-System.
Rol'Up system.

Komfortabel aufrollen mit der Rol'Up-Aufroll-Automatik

Mit der Rol'Up-Aufroll-Automatik ist das Kabel in Windeseile aufgerollt. Ohne Belastung der Bandscheiben einfach kurz ziehen anstatt lange zu kurbeln. Eine geniale Erfindung - exklusiv bei brennenstuhl®.

Roll it up easily with the automatic Rol'up system

With the automatic Rol'up system the lead is wound up fast and easy. Simply pull instead of reeling endlessly. A brilliant invention exclusively by brennenstuhl®.

Multi-way-Extensions
Surge Protection
Power Distribution
Lighting
Home Security & Safety
Home, Workshop, DIY
Trestles and Ladders
Advertising medium

Klare Information auf den Etiketten Clear information on the labels




Klarheit am PoS - für besseren Abverkauf

Mit einer neuen Etikettierung des Kabeltrommelsortiments bringt brennenstuhl® noch mehr Klarheit an den PoS. Die neuen Trommelaufkleber sorgen für eine schnellere Information zu den Einsatzbereichen und Ausstattungsmerkmalen der Trommeln. So unterstützt brennenstuhl® aktiv den Fachhandel: clevere Produkte und optimaler Service.

Clarity at the PoS - for improved sales

With new labelling on the cable drum range, brennenstuhl® brings even more clarity to the PoS. The new stickers on the drums ensure quick information about the range of applications and the equipment features of the drums. In this manner, brennenstuhl® actively supports the specialised dealer with clever products and optimal service.

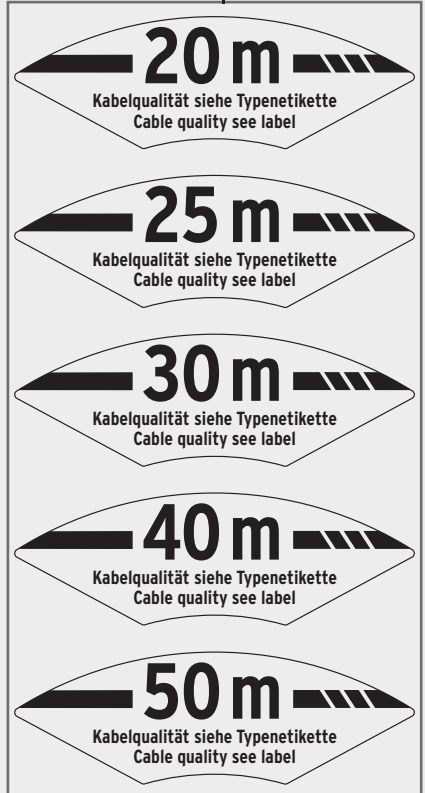

Garant® Kabeltrommeln / Garant® Cable Reels



Garant® ROL'UP Bretec® IP 44 Industrie/Baustellentrommel

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 44.

- Mit ROL'UP Aufroll-Automatik und Bretec® Drehkontakt-Technik.
- Trommelkörper aus Breflex-Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.

Garant® ROL'UP Bretec® IP 44 for site & industry

Water-jet protected version for universal outdoor use and on sites, IP 44.

- With the perfect Quick & Easy Rewind System ROL'UP and the unique Bretec® Anti Cable Twist System.
- Reel body made from special Breflex plastic on a galvanised frame.
- 3 water-jet protected safety socket outlets with self-closing protective caps.
- Ergonomic handle and axle for precision cable-management when winding and rewinding.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.
- RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour	Trommel-Ø Reel-Ø
1 32893 0	079001	1	40 m	H07RN-F 3G1,5	Baustelle / Building site	Rot / Red	290 mm

Europäisches Patent. / European Patent.
Design geschützt. / Design protected.



Garant® Bretec® IP 44 Industrie/Baustellentrommel

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 44.

- Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten.
- Trommelkörper aus Breflex-Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.

Garant® Bretec® IP 44 for site & industry

Water-jet protected version for universal outdoor use and on sites, IP 44.

- With the unique Bretec® Anti Cable Twist System.
- Reel body made from special Breflex plastic on a galvanised frame.
- 3 water-jet protected safety socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.
- Ergonomic handle and axle for precision cable-management when winding and rewinding.
- RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour	Trommel-Ø Reel-Ø
1 20893 0	053896	1	40 m	H07RN-F 3G1,5	Baustelle / Building site	Rot / Red	290 mm
1 23893 0	053940	1	50 m	H07RN-F 3G1,5	Baustelle / Building site	Rot / Red	320 mm

Garant® Kabeltrommeln / Garant® Cable Reels



Garant® IP 44 Industrie/Baustellentrommel

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Breflex-Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.

Garant® IP 44 for site & industry

Water-jet protected version for universal outdoor use and on sites, IP 44.

- Reel body made from special Breflex plastic on a galvanised frame.
- 3 water-jet protected safety socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.
- Ergonomic handle and axle for precision cable-management when winding and rewinding.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour	Trommel-Ø Reel-Ø
1 20831 0	053117	1		leer / without cable			290 mm
1 21835 0	054640	1	25 m	H07RN-F 3G1,5	Baustelle / Building site	Schwarz / Black	240 mm
1 20838 0	021581	1	40 m	H07RN-F 3G1,5	Baustelle / Building site	Schwarz / Black	290 mm
1 20844 0	141340	1	25 m	H07RN-F 3G2,5	Baustelle / Building site	Schwarz / Black	290 mm
1 23312 0	054800	1	40 m	H07RN-F 3G2,5	Baustelle / Building site	Schwarz / Black	320 mm



Garant® Bretec® IP 44

Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- Ideal für den sicheren Einsatz rund ums Haus.
- Super-Solid Kabel - sehr flexibel bis -35° C, ölbeständig und mechanisch hoch belastbar.
- Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten.
- Trommelkörper aus Breflex-Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.

Garant® Bretec® IP 44

Practical and suitable for outside use, IP 44.

- For use all around the house.
- Super-Solid Cable (XYMM) - anti-freezing, highly flexible down to -35° C, oil-resistant, high mechanical loading capacity.
- With the unique Bretec® Anti Cable Twist System.
- Reel body made from special Breflex plastic on a galvanised frame.
- 3 water-jet protected safety socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.
- Ergonomic handle and axle for precision cable-management when winding and rewinding.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour	Trommel-Ø Reel-Ø
1 20895 0	105731	1	40 m	XYMM 3G1,5	Super-Solid	Orange	290 mm

Design geschützt. / Design protected.

Garant® Kabeltrommeln / Garant® Cable Reels



Garant® Bretec® IP 44

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten.
- Trommelkörper aus Breflex-Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.

Garant® Bretec® IP 44

For short-term use outdoors, IP 44.

- With the unique Bretec® Anti Cable Twist System.
- Reel body made from special Breflex plastic on a galvanised frame.
- 3 water-jet protected safety socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.
- Ergonomic handle and axle for precision cable-management when winding and rewinding.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour	Trommel-Ø Reel-Ø
1 20882 0	053872	1	25 m	H05RR-F 3G1,5	Gummi / Rubber	Rot / Red	240 mm
1 20883 0	053889	1	50 m	H05RR-F 3G1,5	Gummi / Rubber	Rot / Red	290 mm



Garant® Bretec®

- Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- Trommelkörper aus Breflex-Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.

Garant® Bretec®

- With the unique Bretec® Anti Cable Twist System.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.
- 4 earthed sockets with self-closing covers.
- Ergonomic handle and axle for precision cable-management when winding and rewinding.
- Reel body made from special Breflex plastic on a galvanised frame.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour	Trommel-Ø Reel-Ø
1 20885 0	053865	1	25 m	H05VV-F 3G1,5	Kunststoff / Plastic	Rot / Red	240 mm
1 20886 0	012909	1	50 m	H05VV-F 3G1,5	Kunststoff / Plastic	Rot / Red	290 mm

Design geschützt. / Design protected.

Garant® Kabeltrommeln / Garant® Cable Reels



Garant® FI IP 44 Sicherheitskabeltrommel

Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- Ideal für den sicheren Einsatz rund ums Haus.
- Super-Solid Kabel - sehr flexibel bis -35° C, ölbeständig und mechanisch hoch belastbar.
- FI-Stecker 30 mA schützt vor gefährlichen Stromunfällen.
- Trommelkörper aus Breflex-Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- Im farbigen Display-Karton.

Garant® FI IP 44 Secure Cable Reel

Practical and suitable for outside use, IP 44.

- For use all around the house.
- Super-Solid Cable (XYMM) - anti-freezing, highly flexible down to -35° C, oil-resistant, high mechanical loading capacity.
- With circuit breaker plug 30 mA to protect against electrical shocks.
- Reel body made from special Breflex plastic on a galvanised frame.
- 3 water-jet protected safety socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.
- Ergonomic handle and axle for precision cable-management when winding and rewinding.
- In colourful display-packaging.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour	Trommel-Ø Reel-Ø
1 20843 0	151998	1	40 m	XYMM 3G1,5	Super-Solid	Orange	290 mm



Garant® IP 44

Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- Ideal für den sicheren Einsatz rund ums Haus.
- Super-Solid Kabel - sehr flexibel bis -35° C, ölbeständig und mechanisch hoch belastbar.
- Trommelkörper aus Breflex-Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.

Garant® IP 44

Practical and suitable for outside use, IP 44.

- For use all around the house.
- Super-Solid Cable (XYMM) - anti-freezing, highly flexible down to -35° C, oil-resistant, high mechanical loading capacity.
- Reel body made from special Breflex plastic on a galvanised frame.
- 3 water-jet protected safety socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.
- Ergonomic handle and axle for precision cable-management when winding and rewinding.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour	Trommel-Ø Reel-Ø
1 21837 0	081271	1	25 m	XYMM 3G1,5	Super-Solid	Orange	240 mm
1 20847 0	081264	1	40 m	XYMM 3G1,5	Super-Solid	Orange	290 mm

Design geschützt. / Design protected.

Steckdosenleisten,
Tischsteckdosen

Überspannungsschutz

Stromverteilung

Leuchten, Strahler
und Leuchtmittel

Haus- und
Sicherheitstechnik

Geräte für Werkstatt,
Haus und Garten

Arbeitsböcke und
Steigergeräte

Werbemittel

Garant® Kabeltrommeln / Garant® Cable Reels



Garant® IP 44

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Breflex-Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.

Garant® IP 44

For short-term use outdoors, IP 44.

- Reel body made from special Breflex plastic on a galvanised frame.
- 3 water-jet protected safety socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.
- Ergonomic handle and axle for precision cable-management when winding and rewinding.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour	Trommel-Ø Reel-Ø
1 21702 0	016969	1	20 m	H05RR-F 3G1,5	Gummi / Rubber	Schwarz / Black	240 mm
1 20802 0	005314	1	25 m	H05RR-F 3G1,5	Gummi / Rubber	Schwarz / Black	290 mm
1 20823 0	012022	1	50 m	H05RR-F 3G1,5	Gummi / Rubber	Schwarz / Black	290 mm
1 20834 0	141333	1	40 m	H05RR-F 3G2,5	Gummi / Rubber	Schwarz / Black	290 mm



Garant®

- Trommelkörper aus Breflex-Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.

Garant®

- Reel body made from special Breflex plastic on a galvanised frame.
- 4 earthed sockets with self-closing covers.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.
- Ergonomic handle and axle for precision cable-management when winding and rewinding.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour	Trommel-Ø Reel-Ø
1 20801 0	005307	1		leer / without cable			290 mm
1 21805 0	007356	1	25 m	H05VV-F 3G1,5	Kunststoff / Plastic	Schwarz / Black	240 mm
1 20830 0	141920	1	40 m	H05VV-F 3G2,5	Kunststoff / Plastic	Schwarz / Black	290 mm
1 20806 0	005345	1	50 m	H05VV-F 3G1,5	Kunststoff / Plastic	Schwarz / Black	290 mm
1 20506 6*	008766	1	50 m	H05VV-F 3G1,5	Kunststoff / Plastic	Schwarz / Black	290 mm

* Ohne Überhitzungsschutz. / Without safety cut-out.

Nur für Lieferung außerhalb der EU! / Only for delivery to non-EC countries!

Design geschützt. / Design protected.

Garant® Kabeltrommeln / Garant® Cable Reels



Garant® Verkaufspalette

- Trommelkörper aus Breflex-Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.

Garant® Sales Pallets

- Reel body made from special Breflex plastic on a galvanised frame.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.
- Ergonomic handle and axle for precision cable-management when winding and rewinding.
- 4 earthed sockets with self-closing covers.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour
1 20816 0	005352	48	Euro-Palette / Euro pallet	50 m	H05VV-F 3G1,5	Kunststoff / Plastic	Schwarz / Black

Design geschützt. / Design protected.



Garant® Verkaufsständer

- Wird auf Wunsch kostenlos geliefert bei einer Bestellmenge von mindestens 16 Kabeltrommeln oder auch in Verbindung mit Verlängerungskabel nach Ihrer Wahl.
- Grundmaß 62 x 50 cm.
- Anzufordern über unseren Außendienstmitarbeiter.

Garant® Sales Stand

- Will be supplied FOC on request for orders of 16 cable reels, or for a mixture of reels and extension leads.
- Basic dimensions 62 x 50 cm.
- Can be ordered from your local sales representative.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP
1 19900 0	020621	1

Garant® Kabeltrommeln / Garant® Cable Reels



Garant® Kompakt IP 44

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien.

- Trommelkörper aus Breflex-Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

Garant® Compact

For short-term use outdoors.

- Reel body made from special Breflex plastic on a galvanised frame.
- 3 water-jet protected safety socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour	Trommel-Ø Reel-Ø
1 07221 0	147007	4	15 m	H05RR-F 3G1,5	Gummi / Rubber	Schwarz / Black	180 mm



Power-Pack

Das Anschluss-Set für jeden Zweck!

- Die **Kabeltrommel**: zum stationären Arbeiten, spritzwassergeschützt, für innen und außen. Mit 10 m Kabel. Mit Überhitzungsschutz.
- Der **4-fach-Verteiler**: zum beweglichen und flexiblen Arbeiten, auf der Leiter, auf dem Gerüst, spritzwassergeschützt, für innen und außen. Mit 5 m Kabel.
- Das **Verlängerungskabel**: für flexibles Arbeiten, zum Rasenmähen, Heckenschneiden, für stationäre Geräte wie Häcksler, Tischkreissäge, Betonmischer. Spritzwassergeschützt, für innen und außen. Länge 10 m.
- Alle Komponenten mit H07RN-F3G1,5 Kabel, beste Qualität, hochflexibel, absolut abriebfest, baustellentauglich, für die ständige Verwendung im Freien, auch bestens geeignet für Handwerk und Industrie.

Power-Pack

The supply set for any purpose!

- The **cable drum**: for stationary working, splash-proof, for indoor and outdoor use. 10 m cable with thermal cut-out-protection.
- The **4-way distributor** for flexible and mobile working - on ladders or scaffoldings, splash-proof, for indoor and outdoor use. 5 m cable.
- The **extension cable**: for flexible working, to mowing the lawn, cutting the hedge, for stationary devices such as choppers, circular saw benches, cement mixers. Splash-proof, for indoor and outdoor use. Length: 10 m.
- All components with H07RN-F3G 1.5 cable, first quality, highly-flexible, absolutely abrasion-proof, suitable for on-site use, for permanent outdoor use, perfect for use in trade and industry.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour	Trommel-Ø Reel-Ø
1 07015 0	247448	1	10 + 5 + 10 m	H07RN-F 3G1,5	Baustelle / Building site	Schwarz / Black	180 mm

Garant® Kabeltrommeln / Garant® Cable Reels



Kompakt Kabeltrommel

- Trommelkörper aus Breflex-Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Mit Überhitzungsschutz.
- Handlich und leicht - viel Kabel auf kleinstem Raum.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen.

Compact Cable reels

- Reel body made from special Breflex plastic on a galvanised frame.
- With safety cut-out.
- Portable and light - lots of cable taking up little space.
- 4 earthed socket outlets.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour	Trommel-Ø Reel-Ø
1 07918 0 004	108053	4		15 m	H05VV-F 3G1,5	Kunststoff / Plastic	Schwarz / Black	180 mm
1 07918 0 032	108046	32	1/4 Palette / 1/4 Pallet	15 m	H05VV-F 3G1,5	Kunststoff / Plastic	Schwarz / Black	180 mm



Garant® KMR UKW Radio

Ganz beschwingt arbeiten mit Lust und Laune. Musik am Arbeitsplatz verbessert nicht nur die Arbeitsatmosphäre, sie erhöht auch die Leistungskraft. Fortschrittlich realisiert durch die Brennenstuhl Kabeltrommel mit Radio, die nicht nur Strom liefert, sondern auch den richtigen Sound.

- 1 Lautsprecher.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- Trommelkörper aus Breflex-Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Im Display-Karton mit verkaufsfördernder Auslobung.

Garant® KMR + Radio FM

Work lively as and when you feel. Music whilst you´re working doesn´t just improve the atmosphere, but increases productivity as well. This has become an option with Brennenstuhl´s Radio Cable Reel, which doesn´t just provide a source of power, but also the right sound.

- With loud-speaker.
- 4 earthed sockets with self-closing covers.
- Reel body made from special Breflex plastic on a galvanised frame.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.
- In a display box.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour	Trommel-Ø Reel-Ø
1 20855 0	038121	1	25 m	H05VV-F 3G1,5	Kunststoff / Plastic	Schwarz / Black	290 mm

Design geschützt. / Design protected.

Garant® Kabeltrommeln / Garant® Cable Reels



Garant® S Bretec® FI IP 44 Industrie/Baustellentrommel

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 44.

- Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten.
- Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich.
- Trommelkörper Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell.
- FI-Stecker 30 mA schützt vor gefährlichen Stromunfällen.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.

Garant® S Bretec® FI IP 44 for site & industry

Water-jet protected version for universal outdoor use and on sites, IP 44.

- With the unique Bretec® Anti Cable Twist System.
- Ideal for hard outdoor use, trade, industry and on sites.
- Reel body made from rust-resistant and galvanised sheet steel on a particularly sturdy frame.
- With circuit breaker plug 30 mA to protect against electrical shocks.
- 3 water-jet protected safety socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.
- Ergonomic handle and axle for precision cable-management when winding and rewinding.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour	Trommel-Ø Reel-Ø
1 19886 0	147939	1	40 m	H07RN-F 3G1,5	Baustelle / Building site	Rot / Red	290 mm



Garant® S IP 44 Industrie/Baustellentrommel

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.

Garant® S IP 44 for site & industry

Water-jet protected version for universal outdoor use and on sites, IP 44.

- Reel body made from rust-resistant and galvanised sheet steel on a particularly sturdy frame.
- 3 water-jet protected safety socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.
- Ergonomic handle and axle for precision cable-management when winding and rewinding.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour	Trommel-Ø Reel-Ø
1 19839 0	213979	1	25 m	H07RN-F 3G1,5	Baustelle / Building site	Schwarz / Black	240 mm
1 19835 0	022878	1	25 m	H07RN-F 3G2,5	Baustelle / Building site	Schwarz / Black	290 mm
1 19834 0	021598	1	40 m	H07RN-F 3G1,5	Baustelle / Building site	Schwarz / Black	290 mm

Garant® Kabeltrommeln / Garant® Cable Reels



Garant® S Bretec® IP 44

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Trommelkörper Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.

Garant® S Bretec® IP 44

For short-term use outdoors, IP 44.

- With the unique Bretec® Anti Cable Twist System.
- 3 water-jet protected safety socket outlets with self-closing protective caps.
- Reel body made from rust-resistant and galvanised sheet steel on a particularly sturdy frame.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.
- Ergonomic handle and axle for precision cable-management when winding and rewinding.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour	Trommel-Ø Reel-Ø
1 19883 0	053902	1	50 m	H05RR-F 3G1,5	Gummi / Rubber	Rot / Red	290 mm



Garant® S IP 44

Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- Ideal für den sicheren Einsatz rund ums Haus.
- Super-Solid Kabel - sehr flexibel bis -35° C, ölbeständig und mechanisch hoch belastbar.
- Trommelkörper Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.

Garant® S IP 44

Practical and suitable for outside use, IP 44.

- For use all around the house.
- Super-Solid Cable (XYMM) - anti-freezing, highly flexible down to -35° C, oil-resistant, high mechanical loading capacity.
- Reel body made from rust-resistant and galvanised sheet steel on a particularly sturdy frame.
- 3 water-jet protected safety socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.
- Ergonomic handle and axle for precision cable-management when winding and rewinding.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour	Trommel-Ø Reel-Ø
1 19837 0	081349	1	25 m	XYMM 3G1,5	Super-Solid	Orange	240 mm
1 19848 0	114771	1	25 m	XYMM 3G2,5	Super-Solid	Orange	290 mm
1 19847 0	081356	1	40 m	XYMM 3G1,5	Super-Solid	Orange	290 mm

Garant® Kabeltrommeln / Garant® Cable Reels



Garant® S IP 44

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.

Garant® S IP 44

For short-term use outdoors, IP 44.

- Reel body made from rust-resistant and galvanised sheet steel on a particularly sturdy frame.
- 3 water-jet protected safety socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.
- Ergonomic handle and axle for precision cable-management when winding and rewinding.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour	Trommel-Ø Reel-Ø
1 19831 0	117468	1		leer / without cable			290 mm
1 19852 0	009299	1	25 m	H05RR-F 3G1,5	Gummi / Rubber	Schwarz / Black	240 mm
1 19853 0	009305	1	50 m	H05RR-F 3G1,5	Gummi / Rubber	Schwarz / Black	290 mm
1 19826 0	042494	1	40 m	H05RR-F 3G2,5	Gummi / Rubber	Schwarz / Black	290 mm



Garant® S 4

- Trommelkörper Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- Für den kurzfristigen Einsatz im Freien (je nach Ausführung).

Garant® S 4

- Reel body made from rust-resistant and galvanised sheet steel on a particularly sturdy frame.
- 4 earthed sockets with self-closing covers.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.
- Ergonomic handle and axle for precision cable-management when winding and rewinding.
- For short-term use outdoors (according to model).

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour	Trommel-Ø Reel-Ø
1 19851 0	009282	1		leer / without cable			290 mm
1 19855 0	167128	1	25 m	H05VV-F 3G1,5	Kunststoff / Plastic	Schwarz / Black	240 mm
1 19856 0	009312	1	50 m	H05VV-F 3G1,5	Kunststoff / Plastic	Schwarz / Black	290 mm

Garant® Kabeltrommeln / Garant® Cable Reels



Garant® S IP 44 Verkaufspalette

Mit hochflexiblem Gummikabel.

- Für den kurzfristigen Einsatz im Freien.
- Trommelkörper Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.

Garant® S IP 44 Sales Pallets

With highly flexibel, rubber cable.

- For short-term use outdoors.
- Reel body made from rust-resistant and galvanised sheet steel on a particularly sturdy frame.
- 3 water-jet protected safety socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.
- Ergonomic handle and axle for precision cable-management when winding and rewinding.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour
1 19863 0	009534	48	Euro-Palette / Euro pallet	50 m	H05RR-F 3G1,5	Gummi / Rubber	Schwarz / Black



Garant® S Kompakt IP 44 Industrie/Baustellentrommel

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

Garant® S Kompakt IP 44 for site & industry

Water-jet protected version for universal outdoor use and on sites, IP 44.

- Reel body made from rust-resistant and galvanised sheet steel on a particularly sturdy frame.
- 3 water-jet protected safety socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour	Trommel-Ø Reel-Ø
1 07240 0	213993	1	10 m	H07RN-F 3G1,5	Baustelle / Building site	Schwarz / Black	190 mm

Garant® Kabeltrommeln / Garant® Cable Reels



MADE IN GERMANY

Garant® S Kompakt IP 44

Für den Einsatz im Freien. Spritzwassergeschützt, IP 44.

- Ideal für den sicheren Einsatz rund ums Haus.
- Super-Solid Kabel - sehr flexibel bis -35° C, ölbeständig und mechanisch hoch belastbar.
- Trommelkörper Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

Garant® S Compact IP 44

Practical and suitable for outside use. Water-jet protected, IP 44.

- For use all around the house.
- Super-Solid Cable (XYMM) - anti-freezing, highly flexible down to -35° C, oil-resistant, high mechanical loading capacity.
- Reel body made from rust-resistant and galvanised sheet steel on a particularly sturdy frame.
- 3 water-jet protected safety socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour	Trommel-Ø Reel-Ø
1 07290 0	143481	1	10 m	XYMM 3G1,5	Super-Solid	Orange	190 mm



Garant® Kabeltrommeln / Garant® Cable Reels



Garant® CEE 1 IP 44 Industrie/Baustellentrommel

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 44.

- CEE-Stecker 400 V/16 A, 1 CEE-Steckdose 400 V/16 A, 2 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V.
- Trommelkörper aus Breflex-Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt.

Garant® CEE 1 IP 44 for site & industry

Water-jet protected version for universal outdoor use and on sites, IP 44.

- 1 CEE-plug 400 V/16 A, 2 water-jet protected sockets 230 V, 1 CEE-socket 400 V/16 A.
- Reel body made from special Breflex plastic on a galvanised frame.
- With 3-pin safety cut-out and thermal overload protection.
- Ergonomic handle and axle for precision cable-management when winding and rewinding.
- Earthed sockets connected to separate phases.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour	Trommel-Ø Reel-Ø
1 23799 0	189335	1	20 m	H07RN-F 5G2,5	Baustelle / Building site	Schwarz / Black	320 mm
1 18272 0	004287	1	30 m	H07RN-F 5G1,5	Baustelle / Building site	Schwarz / Black	290 mm
1 23798 0	054787	1	30 m	H07RN-F 5G2,5	Baustelle / Building site	Schwarz / Black	320 mm



Garant® CEE 1 IP 44

Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- Ideal für den sicheren Einsatz rund ums Haus.
- Super-Solid Kabel - sehr flexibel bis -35° C, ölbeständig und mechanisch hoch belastbar.
- CEE-Stecker 400 V/16 A, 1 CEE-Steckdose 400 V/16 A, 2 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V.
- Trommelkörper aus Breflex-Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt.

Garant® CEE 1 IP 44

Practical and suitable for outside use, IP 44.

- For use all around the house.
- Super-Solid Cable (XYMM) - anti-freezing, highly flexible down to -35° C, oil-resistant, high mechanical loading capacity.
- 1 CEE-plug 400 V/16 A, 2 water-jet protected sockets 230 V, 1 CEE-socket 400 V/16 A.
- Reel body made from special Breflex plastic on a galvanised frame.
- With 3-pin safety cut-out and thermal overload protection.
- Ergonomic handle and axle for precision cable-management when winding and rewinding.
- Earthed sockets connected to separate phases.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour	Trommel-Ø Reel-Ø
1 18277 0	152117	1	25 m	XYMM 5G1,5	Super-Solid	Rot / Red	290 mm

Garant® Kabeltrommeln / Garant® Cable Reels



Garant® CEE 1

- CEE-Version, spritzwassergeschützt.
- CEE-Stecker 400 V/16 A, 1 CEE-Steckdose 400 V/16 A, 2 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V.
- Trommelkörper aus Breflex-Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt.

Garant® CEE 1

- CEE-version, water-jet protected.
- 1 CEE-plug 400 V/16 A, 2 water-jet protected sockets 230 V, 1 CEE-socket 400 V/16 A.
- Reel body made from special Breflex plastic on a galvanised frame.
- With 3-pin safety cut-out and thermal overload protection.
- Ergonomic handle and axle for precision cable-management when winding and rewinding.
- Earthed sockets connected to separate phases.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour	Trommel-Ø Reel-Ø
1 18273 0	004294	1	30 m	H05VV-F 5G1,5	Kunststoff / Plastic	Schwarz / Black	290 mm



Garant® S CEE 1 IP 44 Industrie/Baustellentrommel

Für den Einsatz im Freien. Spritzwassergeschützt, IP 44.

- Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich.
- CEE-Version, spritzwassergeschützt.
- CEE-Stecker 400 V/16 A, 1 CEE-Steckdose 400 V/16 A, 2 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V.
- Trommelkörper Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell.
- Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt.

Garant® S CEE 1 IP 44 for site & industry

Practical and suitable for outside use. Water-jet protected, IP 44.

- Ideal for hard outdoor use, trade, industry and on sites.
- CEE-version, water-jet protected.
- 1 CEE-plug 400 V/16 A, 2 water-jet protected sockets 230 V, 1 CEE-socket 400 V/16 A.
- Reel body made from rust-resistant and galvanised sheet steel on a particularly sturdy frame.
- With 3-pin safety cut-out and thermal overload protection.
- Ergonomic handle and axle for precision cable-management when winding and rewinding.
- RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.
- Earthed sockets connected to separate phases.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour	Trommel-Ø Reel-Ø
1 19320 0	164967	1	25 m	H07RN-F 5G2,5	Baustelle / Building site	Schwarz / Black	320 mm

Garant® Kabeltrommeln / Garant® Cable Reels



Garant® G CEE IP 44 Camping-/Maritimkabeltrommel Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- CEE-Stecker 230 V/16 A.
- CEE/Schutzkontakt-Winkelkupplung für die gleichzeitige 230 V Stromversorgung des Caravans/Bootes und des Vorzeltes/Decks.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- Super-Solid Kabel - sehr flexibel bis -35° C, ölbeständig und mechanisch hoch belastbar.

Garant® G CEE IP 44 Camping/Yacht Marina

Practical and suitable for outside use, IP 44.

- CEE plug 230 V/16 A.
- CEE combination coupling for both, 230 V/16 A CEE + 230 V 16 A (VDE).
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.
- Ergonomic handle and axle for precision cable-management when winding and rewinding.
- Super-Solid Cable (XYMM) - anti-freezing, highly flexible down to -35° C, oil-resistant, high mechanical loading capacity.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour	Trommel-Ø Reel-Ø
1 18245 0	190034	1	20 m	XYMM 3G2,5	Super-Solid	Orange	290 mm



Garant® Gartenkabeltrommeln / Garant® Garden Cable Reels



Garant® G ROL'UP Bretec® IP 44 Gartenkabeltrommel Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Mit ROL'UP Aufroll-Automatik und Bretec® Drehkontakt-Technik.
- Verlängerungskabeltrommel mit Stecker und Kupplung.
- Trommelkörper aus Breflex-Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Ideal zum Rasenmähen, Heckenschneiden usw.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.

Garant® G ROL'UP Bretec® IP 44 Garden Cable Reel For short-term use outdoors, IP 44.

- With the perfect Quick & Easy Rewind System ROL'UP and the unique Bretec® Anti Cable Twist System.
- Highly flexible Breflex cable with plug and trailing socket.
- Reel body made from special Breflex plastic on a galvanised frame.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.
- Safety cable reel for mobile working, e.g. to operate lawn mowers, hedging shears, or when working on ladders, etc.
- Ergonomic handle and axle for precision cable-management when winding and rewinding.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour	Trommel-Ø Reel-Ø
1 32683 0	079407	1	50 m	H05RR-F 3G1,5	Gummi / Rubber	Rot / Red	290 mm

Europäisches Patent. / European Patent.
Design geschützt. / Design protected.



Garant® G Bretec® IP 44 Gartenkabeltrommel Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten.
- Verlängerungskabeltrommel mit Stecker und Kupplung.
- Trommelkörper aus Breflex-Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- Ideal zum Rasenmähen, Heckenschneiden usw.
- Im Display-Karton mit verkaufsfördernder Auslobung.

Garant® G Bretec® IP 44 Garden Cable Reel For short-term use outdoors, IP 44.

- With the unique Bretec® Anti Cable Twist System.
- Highly flexible Breflex cable with plug and trailing socket.
- Reel body made from special Breflex plastic on a galvanised frame.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.
- Ergonomic handle and axle for precision cable-management when winding and rewinding.
- Safety cable reel for mobile working, e.g. to operate lawn mowers, hedging shears, or when working on ladders, etc.
- In a display box.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour	Trommel-Ø Reel-Ø
1 18482 0	053919	1	25 m	H05RR-F 3G1,5	Gummi / Rubber	Rot / Red	240 mm
1 18483 0	053926	1	50 m	H05RR-F 3G1,5	Gummi / Rubber	Rot / Red	290 mm

Design geschützt. / Design protected.

Garant® Gartenkabeltrommeln / Garant® Garden Cable Reels



Garant® G IP 44 Gartenkabeltrommel

Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- Ideal für den sicheren Einsatz rund ums Haus.
- Trommelkörper aus Breflex-Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- Verlängerungskabeltrommel mit Stecker und Kupplung.
- Ideal zum Rasenmähen, Heckenschneiden usw.
- Einsetzbar bis -35° C.

Garant® G IP 44 Garden Cable Reel

Practical and suitable for outside use, IP 44.

- For use all around the house.
- Reel body made from special Breflex plastic on a galvanised frame.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.
- Ergonomic handle and axle for precision cable-management when winding and rewinding.
- Highly flexible Breflex cable with plug and trailing socket.
- Safety cable reel for mobile working, e.g. to operate lawn mowers, hedging shears, or when working on ladders, etc.
- Remains highly flexible down to -35° C.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour	Trommel-Ø Reel-Ø
1 14837 0	093984	1	25 m	XYMM 3G1,5	Super-Solid	Orange	240 mm
1 18847 0	093977	1	40 m	XYMM 3G1,5	Super-Solid	Orange	290 mm

Design geschützt. / Design protected.



Garant® Gartenkabeltrommeln / Garant® Garden Cable Reels



Garant® G IP 44 Gartenkabeltrommel

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Breflex-Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- Verlängerungskabeltrommel mit Stecker und Kupplung.
- Ideal zum Rasenmähen, Heckenschneiden usw.

Garant® G IP 44 Garden Cable Reel

For short-term use outdoors, IP 44.

- Reel body made from special Breflex plastic on a galvanised frame.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.
- Ergonomic handle and axle for precision cable-management when winding and rewinding.
- Highly flexible Breflex cable with plug and trailing socket.
- Safety cable reel for mobile working, e.g. to operate lawn mowers, hedging shears, or when working on ladders, etc.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour	Trommel-Ø Reel-Ø
1 14175 0	090914	1	25 m	H05RR-F 3G1,5	Gummi / Rubber	Rot / Red	240 mm
1 18195 0	090938	1	50 m	H05RR-F 3G1,5	Gummi / Rubber	Rot / Red	290 mm

Design geschützt. / Design protected.



Garant® G Geräte Kabeltrommel

- Trommelkörper aus Breflex-Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- Verlängerungskabeltrommel mit Stecker und Kupplung.

Garant® G Garden Cable Reel

- Reel body made from special Breflex plastic on a galvanised frame.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.
- Ergonomic handle and axle for precision cable-management when winding and rewinding.
- Highly flexible Breflex cable with plug and trailing socket.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour	Trommel-Ø Reel-Ø
1 18171 0	000593	1		leer / without cable			290 mm
1 14174 0	090907	1	25 m	H05VV-F 3G1,5	Kunststoff / Plastic	Rot / Red	240 mm
1 18175 0	000616	1	50 m	H05VV-F 3G1,5	Kunststoff / Plastic	Rot / Red	290 mm

Design geschützt. / Design protected.

Verlängerungsleitungen / Extension Cables



Qualitäts-Baustellenkabel IP 44 mit Wandhalter Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich.
- Mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe.

Quality building site cable IP 44 with wallhanger Practical and suitable for outside use, IP 44.

- Ideal for hard outdoor use, trade, industry and on sites.
- With earthed plug and socket.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour
1 16077 0	560127	3	5 m	H07RN-F 3G1,5	Baustelle / Building site	Rot / Red
1 16781 0	005802	3	10 m	H07RN-F 3G1,5	Baustelle / Building site	Schwarz / Black
1 16795 0	022847	3	10 m	H07RN-F 3G1,5	Baustelle / Building site	Rot / Red
1 16681 0	019724	2	10 m	H07RN-F 3G2,5	Baustelle / Building site	Schwarz / Black
1 16782 0	019700	2	25 m	H07RN-F 3G1,5	Baustelle / Building site	Schwarz / Black
1 16783 0	014651	2	25 m	H07RN-F 3G1,5	Baustelle / Building site	Rot / Red
1 16682 0	019731	2	25 m	H07RN-F 3G2,5	Baustelle / Building site	Schwarz / Black



Super Solid Leitung XYMM IP 44 mit Wandhalter Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- Super-Solid Kabel - sehr flexibel bis -35° C, ölbeständig und mechanisch hoch belastbar.
- Ideal für den sicheren Einsatz rund ums Haus.
- Mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe.
- Ausgezeichnete Abriebfestigkeit.

Super Solid Extension Cable XYMM IP 44 with wallhanger

Practical and suitable for outside use, IP 44.

- Super-Solid Cable (XYMM) - anti-freezing, highly flexible down to -35° C, oil-resistant, high mechanical loading capacity.
- For use all around the house.
- With earthed plug and socket.
- Excellent abrasion resistance.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour
1 16159 0	093069	2	10 m	XYMM 3G1,5	Super-Solid	Orange
1 16174 0	590667	2	10 m	XYMM 3G2,5	Super-Solid	Orange
1 16160 0	093076	2	25 m	XYMM 3G1,5	Super-Solid	Orange
1 16165 0	114986	2	25 m	XYMM 3G2,5	Super-Solid	Orange

Verlängerungsleitungen / Extension Cables



Qualitäts-Gummikabel IP 44 mit Wandhalter Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe.

Quality Rubber Cable IP 44 with wallhanger For short-term use outdoors, IP 44.

- With earthed plug and socket.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour
1 16145 0	009558	3	10 m	H05RR-F 3G1,5	Gummi / Rubber	Schwarz / Black
1 16147 0	000364	3	25 m	H05RR-F 3G1,5	Gummi / Rubber	Schwarz / Black
1 16146 0	053698	3	25 m	H05RR-F 3G1,5	Gummi / Rubber	Rot / Red
1 16153 0	053704	2	50 m	H05RR-F 3G1,5	Gummi / Rubber	Rot / Red



Qualitäts-Gummikabel IP 44

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe.

Quality Rubber Cable IP 44

For short-term use outdoors, IP 44.

- With earthed plug and socket.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour
1 16142 0	167012	10	5 m	H05RR-F 3G1,5	Gummi / Rubber	Schwarz / Black

Verlängerungsleitungen / Extension Cables



Qualitäts-Kunststoffkabel

- Mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung.

Quality Plastic Cable

- With earthed plug and socket.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour
1 16812 0 015	251933	10	2 m	H05VV-F 3G1,5	Kunststoff / Plastic	Weiß / White
1 16501 0 015	251940	10	2 m	H05VV-F 3G1,5	Kunststoff / Plastic	Schwarz / Black
1 16843 0	022731	10	3 m	H05VV-F 3G1,5	Kunststoff / Plastic	Weiß / White
1 16543 0	022816	10	3 m	H05VV-F 3G1,5	Kunststoff / Plastic	Schwarz / Black
1 16844 0	022748	10	5 m	H05VV-F 3G1,5	Kunststoff / Plastic	Weiß / White
1 16544 0	022823	10	5 m	H05VV-F 3G1,5	Kunststoff / Plastic	Schwarz / Black



Qualitäts-Kunststoffkabel mit Wandhalter

- Mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung.

Quality Plastic Cable with wallhanger

- With earthed plug and socket.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour	Nennstrom Nominal current
1 16846 0	022755	5	10 m	H05VV-F 3G1,5	Kunststoff / Plastic	Weiß / White	16 A
1 16746 0	019656	5	10 m	H05VV-F 3G1,5	Kunststoff / Plastic	Rot / Red	16 A
1 16546 0	000326	5	10 m	H05VV-F 3G1,5	Kunststoff / Plastic	Schwarz / Black	16 A
1 16747 0	000340	4	25 m	H05VV-F 3G1,5	Kunststoff / Plastic	Rot / Red	16 A
1 16548 0	002368	5	25 m	H05VV-F 3G1,5	Kunststoff / Plastic	Schwarz / Black	16 A
1 16750 0	000357	2	50 m	H05VV-F 3G1,5	Kunststoff / Plastic	Rot / Red	16 A

Verlängerungsleitungen / Extension Cables



Kunststoff-Verlängerung

- Mit Euro-Stecker und Kupplung.
- Flachkabel für den Anschluss von Geräten mit max. 2,5 Amp.

Plastic Extension Cable

- With Euro plug and socket.
- Flat cable for connecting appliances with a max. of 2.5 A.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour
1 16166 0	116980	10	3 m	H03VV H2-F 2x0,75	Kunststoff / Plastic	Weiß / White
1 16179 0	249732	10	3 m	H03VV H2-F 2x0,75	Kunststoff / Plastic	Schwarz / Black
1 16167 0	150397	10	5 m	H03VV H2-F 2x0,75	Kunststoff / Plastic	Weiß / White
1 16180 0	249749	10	5 m	H03VV H2-F 2x0,75	Kunststoff / Plastic	Schwarz / Black



Euro-Anschlussleitung mit Zwischenschalter

- Flachkabel für den Anschluss von Geräten mit max. 2,5 Amp.
- Mit Eurostecker.
- Mit 2-poligem Zwischenschalter.

Euro Connecting Cable with Inline Switch

- Flat cable for connecting appliances with a max. of 2.5 A.
- With Euro plug.
- With a 2 pin Inline Switch.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour
1 16038 0	165926	10	1,5 m	H03VV H2-F 2x0,75	Kunststoff / Plastic	Weiß / White
1 16181 0	249756	10	1,5 m	H03VV H2-F 2x0,75	Kunststoff / Plastic	Schwarz / Black



Anschlussleitung

Connecting cable

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour	Stecker Plug
1 16033 0	107315	5	3 m	H05RR-F 3G1,5	Gummi / Rubber	Schwarz / Black	Schutzkontakt-Stecker / Earthed plug
1 16045 0	215218	5	3 m	H05RR-F 3G1,5	Gummi / Rubber	Rot / Red	Schutzkontakt-Stecker / Earthed plug
1 16047 0	215379	5	3 m	XYMM 3G1,5	Super-Solid	Orange	Gummistecker / Rubber plug
1 16076 0	190553	5	5 m	H07RN-F 2x1,0	Baustelle / Building site	Schwarz / Black	Konturenstecker / Contoured plug
1 16049 0	215393	5	3 m	H07RN-F 3G1,5	Baustelle / Building site	Rot / Red	Gummistecker / Rubber plug
1 16048 0	215386	5	3 m	H07RN-F 3G1,5	Baustelle / Building site	Schwarz / Black	Gummistecker / Rubber plug

Verlängerungsleitungen / Extension Cables



Schutzadapterleitung FI IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 44.

- Mit FI-Stecker IP 44 und spritzwassergeschützter Kupplung.
- Zur größtmöglichen Sicherheit bei der Verwendung von Elektrogeräten.
- Bei Berührung von stromführenden Leitungen oder Teilen wird die Stromversorgung zum Schutz gegen gefährliche Körperströme bzw. elektrischen Schlag automatisch unterbrochen.
- Anzeige für Funktionskontrolle.
- Problemlose Bedienung: einfach in die Steckdose einstecken und gewünschtes Gerät anschließen.
- Auslösezeit: <30 ms.
- Auslösestrom: 30 mA.
- Betriebstemperatur: -25° C bis 40° C.

Protective-Adapter-Lead FI IP 44

Water-jet protected version for universal outdoor use and on sites, IP 44.

- With RCD plug IP 44 and water-jet protected connector.
- For the best possible protection when using electrical equipment.
- When touched by current-conducting leads or parts, the current supply is automatically interrupted to protect against dangerous bodily injury and electric shocks.
- Function test indicator.
- Easy to use: simply connect to socket and connect the required appliances.
- Cut-out time: <30 ms.
- Residual current: 30 mA.
- Working temperature: -25° C bis 40° C.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour
1 16037 0	111732	1	2 m	H07RN-F 3G1,5	Baustelle / Building site	Schwarz / Black



Adapter Leitung IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 44.

- Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich.

Adapter Lead IP 44

Water-jet protected version for universal outdoor use and on sites, IP 44.

- Ideal for hard outdoor use, trade, industry and on sites.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour	Stecker Plug	Kupplung Socket
1 13291 0	001521	1	1,5 m	H07RN-F 3G1,5	Baustelle / Building site	Schwarz / Black	230 V/16 A	CEE 230 V/16 A
1 13292 0	001538	1	1,5 m	H07RN-F 3G1,5	Baustelle / Building site	Schwarz / Black	CEE 230 V/16 A	230 V/16 A
1 13296 0	048854	1	1,5 m	H07RN-F 3G1,5	Baustelle / Building site	Schwarz / Black	CEE 400 V/16 A	230 V/16 A

Verlängerungsleitungen / Extension Cables



CEE Verlängerungsleitung IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 44.

- Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich.
- Spezial-Gummikabel mit CEE-Stecker und Kupplung mit Verschlussklappe.

CEE Extension cables IP 44

Water-jet protected version for universal outdoor use and on sites, IP 44.

- Ideal for hard outdoor use, trade, industry and on sites.
- Special rubber extension cable with CEE-socket and plug with cap.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour	Stecker Plug	Kupplung Socket
16 A								
1 16173 8 001	112586	1	10 m	H05RR-F 5G2,5	Gummi / Rubber	Schwarz / Black	CEE 400 V/16 A	CEE 400 V/16 A
1 16172 8 001	112562	1	20 m	H05RR-F 5G2,5	Gummi / Rubber	Schwarz / Black	mit Phasenwender / with phase reverse plug	CEE 400 V/16 A
1 16771 0*	005796	1	10 m	H07RN-F 5G1,5	Baustelle / Building site	Schwarz / Black	CEE 400 V/16 A	CEE 400 V/16 A
1 16773 0*	005826	1	30 m	H07RN-F 5G1,5	Baustelle / Building site	Schwarz / Black	CEE 400 V/16 A	CEE 400 V/16 A
1 16774 0*	018239	1	10 m	H07RN-F 5G2,5	Baustelle / Building site	Schwarz / Black	CEE 400 V/16 A	CEE 400 V/16 A
1 16772 0*	021550	1	25 m	H07RN-F 5G2,5	Baustelle / Building site	Schwarz / Black	CEE 400 V/16 A	CEE 400 V/16 A
32 A								
1 16797 0*	029112	1	10 m	H07RN-F 5G4,0	Baustelle / Building site	Schwarz / Black	CEE 400 V/32 A	CEE 400 V/32 A
1 16850 0*	190867	1	25 m	H07RN-F 5G4,0	Baustelle / Building site	Schwarz / Black	CEE 400 V/32 A	CEE 400 V/32 A



CEE Super-Solid-Leitung XYMM IP 44

Spritzwassergeschützt, IP 44.

- Ideal für den sicheren Einsatz rund ums Haus.
- Super-Solid Kabel - sehr flexibel bis -35° C, ölbeständig und mechanisch hoch belastbar.
- Verlängerungsleitung mit CEE-Stecker und -Kupplung 400 V/16 A, 5-polig.

CEE Super Solid Lead XYMM IP 44

Water-jet protected, IP 44.

- For use all around the house.
- Super-Solid Cable (XYMM) - anti-freezing, highly flexible down to -35° C, oil-resistant, high mechanical loading capacity.
- Extension lead with CEE socket and plug 400 V/16 A, 5 pin.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour	Stecker Plug	Kupplung Socket
1 16858 0	151929	1	10 m	XYMM 5G1,5	Super-Solid	Signalrot / Signal red	CEE 400 V/16 A	CEE 400 V/16 A
1 16859 0	151936	1	25 m	XYMM 5G1,5	Super-Solid	Signalrot / Signal red	CEE 400 V/16 A	CEE 400 V/16 A

Zubehör / Accessories/Spare Parts



Steckdoseneinsatz-Montageplatte 3-fach IP 44

- Für Brennenstuhl® Kabeltrommeln und Kabelboxen.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz mit Kontroll-Leuchte.

3-Way socket outlet assembly unit IP 44

- For Brennenstuhl® cable reels and box reels.
- 3 water-jet protected safety socket outlets with self-closing protective caps.
- Safety cut-out with indicator.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Farbe Colour	Steckdosen Sockets
1 08109 0	148370	1	Schwarz / Black	3 x 230 V/16 A



Steckdoseneinsatz-Montageplatte 4-fach IP 20

- Für Brennenstuhl® Kabeltrommeln und Kabelboxen.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz mit Kontroll-Leuchte.

4-Way socket outlet assembly unit IP 20

- For Brennenstuhl® cable reels and box reels.
- 4 earthed sockets with self-closing covers.
- Safety cut-out with indicator.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Farbe Colour	Steckdosen Sockets
1 08108 0	148363	1	Schwarz / Black	4 x 230 V/16 A



Kabel-Wandhalter

- z.B. für Verlängerungsleitungen und Schläuche.

Wallhanger

- e.g. for extension cable or hose.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP
1 16043 0	148387	1

Zubehör / Accessories/Spare Parts



Safe-Box BIG IP 44

Für mehr Sicherheit bei Kabelsteckverbindungen, auch im Freien, IP 44.

- Extra große Safe-Box zur sicheren Verbindung von Stecker und Kupplung und zum Schutz vor Nässe.
- Ideal auch für besonders große Steckverbindungen und großvolumige Exportversionen.
- Bestens geeignet für den Einsatz z.B. beim Camping, im Garten beim Rasenmähen, für die Fest- oder Weihnachtsbeleuchtung oder bei Arbeiten mit elektrischen Geräten im Außenbereich.



Safe-Box BIG IP 44

For extra safety when connecting cables, even outdoors, IP 44.

- Extra large Safe-Box for safe connection of plug and socket and to protect from damp.
- Ideal for particularly large plugs and sockets, especially larger export versions.
- Most suitable for use when camping, mowing the lawn, for seasonal or Christmas lighting, or when working with electrical equipment outdoors.



Artikel-Nr.	Barcode	VPE
Article No.	4007123...	UP
1 16044 0	170784	20



Safe-Box

Für mehr Sicherheit bei Kabelsteckverbindungen.

- Idealer Schutz von Steckverbindungen an Stromleitungen gegen Feuchtigkeit und Nässe, sowie zum Schutz vor ungewolltem Trennen der Steckverbindung.
- Bestens geeignet für den Einsatz z.B. beim Camping, im Garten beim Rasenmähen, für die Fest- oder Weihnachtsbeleuchtung oder bei Arbeiten mit elektrischen Geräten im Außenbereich.
- Sehr empfehlenswert auch als Schutz für Kleinkinder.

Safe-Box

For additional safety when connecting extension cables.

- Ideally protects the connections between plugs and trailing sockets against humidity or moisture, and also eliminates their unintentional disconnection.
- Most suitable for use when camping, mowing the lawn, for seasonal or Christmas lighting, or when working with electrical equipment outdoors.
- Recommended as additional protection for small children as well.

Artikel-Nr.	Barcode	VPE
Article No.	4007123...	UP
1 16040 0	112036	25

Stromverteiler / Power Distributors



Tragbarer Stromverteiler BSV 4/32 FS IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 44.

- Mit FI-Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA für mehr Sicherheit.
- Schutzabdeckungen für Sicherungen, abschließbar.
- Robustes kunststoffbeschichtetes Stahlrohrgestell für sicheren Stand und zusätzlichen Gehäuseschutz.
- Mit ergonomisch geformtem Tragegriff für bequemen Transport.
- 2 m Anschlussleitung H07RN-F 5G4,0.
- Je 2 Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt.

Portable Power Distributor BSV 4/32 FS IP 44

Water-jet protected version for universal outdoor use and on sites, IP 44.

- With RCD circuit breaker 30mA for extra safety.
- Protective cover for fuses, lockable.
- Robust, plastic-coated steel-tube frame for steady position and additional protection for housing.
- With an ergonomic carrying handle for comfortable carrying.
- 2 m connecting cable H07RN-F 5G4,0.
- Earthed sockets in pairs with different phases.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Steckdosen Sockets	Stecker Plug	Absicherung Protection
1 15490 0	057580	1	1 x CEE 400 V/32 A, 2 x CEE 400 V/16 A, 4 x 230 V/16 A	CEE 400 V/32 A, 5-polig CEE 400 V/32 A, 5-pin	1 x FI 40 A 4-polig, 30 mA 1 x LS 16 A/400 V 2 x LS 16 A/230 V



Kompakter Stromverteiler Mini CEE 3 IP 44 mit Anschlussleitung

Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- Robustes Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt.
- Stabiler Metalltragegriff.
- 1 m Anschlussleitung H07RN-F 5G1,5, ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- 3 Steckdosen CEE 5-polig 400 V/16 A.
- 3 Steckdosen 230 V, mit selbstschließenden Deckeln, IP 44.

Compact power distributor Mini CEE 3 IP 44 with connecting cable

Practical and suitable for outside use, IP 44.

- Robust plastic housing, splash-water protected.
- Sturdy metal carrying handle.
- 1 m connecting cable H07RN-F 5G1,5, oil-resistant rubber cable for permanent outside use.
- 3 CEE-sockets 5-pole 400 V/16 A.
- 3 230 V sockets with automatically closing covers, IP 44.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Steckdosen Sockets	Stecker Plug
1 15340 0	203017	1/24	3 x CEE 5-polig 400 V/16 A 3 x CEE 5-pin 400 V/16 A	Anschlussleitung + CEE-Stecker 5-polig 16 A/400 V Connecting cable + Plug CEE 5-pin 16 A/400 V

Stromverteiler / Power Distributors



**NEU
NEW**

Kompakter Stromverteiler Mini CEE 3 IP 44 Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- Robustes Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt.
- Stabiler Metalltragegriff.
- Einspeis-Stecker CEE 5-polig 16 A/400 V.
- 3 Steckdosen CEE 5-polig 400 V/16 A.
- 3 Steckdosen 230 V, mit selbstschließenden Deckeln, IP 44.

Compact Power Distributor Mini CEE 3 IP 44

Practical and suitable for outside use, IP 44.

- Robust plastic housing, splash-water protected.
- Sturdy metal carrying handle.
- Feed-plug CEE 5-pin 16 A/400 V.
- 3 CEE-sockets 5-pole 400 V/16 A.
- 3 230 V sockets with automatically closing covers, IP 44.

**MADE IN
GERMANY**



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Steckdosen Sockets	Stecker Plug
1 15340 0 304	282340	1	3 x CEE 5-polig 16 A/400 V 3 x 16 A/230 V 3 x CEE 5-pin 16 A/400 V 3 x 16 A/230 V	Einspeis-Stecker CEE 5-polig 16 A/400 V Feed-plug CEE 5-pin 16 A/400 V



Kompakter Stromverteiler BSV 3/32 IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 44.

- Stapelbares, robustes Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt.
- 2 m Anschlussleitung H07RN-F 5G4,0.
- Je 2 Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt.
- Stabiler Metalltragegriff.

Compact Power Distributor BSV 3/32 IP 44

Water-jet protected version for universal outdoor use and on sites, IP 44.

- Stackable, robust plastic housing, splash-water protected.
- 2 m connecting cable H07RN-F 5G4,0.
- Earthed sockets in pairs with different phases.
- Sturdy metal carrying handle.

**MADE IN
GERMANY**



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Steckdosen Sockets	Stecker Plug	Absicherung Protection
1 15366 0	185641	1	1 x CEE 400 V/32 A, 2 x CEE 400 V/16 A, 4 x 230 V/16 A	CEE 400 V/32 A	2 x LS 16 A/400 V 2 x LS 16 A/230 V

Stromverteiler / Power Distributors



MADE IN GERMANY



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Steckdosen Sockets	Stecker Plug	Absicherung Protection
1 15366 0 301	180141	1	2 x CEE 5-polig 16 A/400 V 5 x 16 A/230 V 2 x CEE 5-pin 16 A/400 V 5 x 16 A/230 V	Anschlussleitung + Stecker CEE 5-polig 16 A/400 V Connecting cable + Plug CEE 5-pin 16 A/400 V	2 x 1-polig 230 V 1 x FI 40 A 2 x 1-pin 230 V 1 x FI 40 A

Kompakter Stromverteiler BSV 3 - FI/16 IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 44.

- 1 FI-Personenschutz-Schalter und 2 Sicherungsautomaten.
- Stapelbares, robustes Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt.
- Stabiler Metalltragegriff.
- 2 m Anschlussleitung H07RN-F 5G2,5, ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- 2 Steckdosen CEE 5-polig 16 A/400 V.
- 5 Steckdosen Schutzkontakt 16 A/230 V.
- Je 2 Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt.

Compact Power Distributor BSV 3 - FI/16 IP 44

Water-jet protected version for universal outdoor use and on sites, IP 44.

- 1 RCD Circuit breaker and 2 Automatic Fuses.
- Stackable, robust plastic housing, splash-water protected.
- Sturdy metal carrying handle.
- 2 m Connecting Cable H07RN-F 5G2,5, oil resistant rubber cable for constant outdoor use.
- 2 sockets CEE 5-pin 16 A/400 V.
- 5 sockets with Earthing contact 16 A/230 V.
- Earthed sockets in pairs with different phases.



MADE IN GERMANY



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Steckdosen Sockets	Stecker Plug	Absicherung Protection
1 15366 0 303	180158	1	2 x CEE 5-polig 16 A/400 V 5 x 16 A/230 V 2 x CEE 5-pin 16 A/400 V 5 x 16 A/230 V	Einspeis-Stecker CEE 5-polig 16 A/400 V Feed-plug CEE 5-pin 16 A/400 V	2 x 1-polig 230 V 1 x FI 40 A 2 x 1-pin 230 V 1 x FI 40 A

Kompakter Stromverteiler BSV 3 - FI E/16 IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 44.

- 1 FI-Personenschutz-Schalter und 2 Sicherungsautomaten.
- Stapelbares, robustes Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt.
- Stabiler Metalltragegriff.
- Einspeis-Stecker CEE 5-polig 16 A/400 V.
- 2 Steckdosen CEE 5-polig 16 A/400 V.
- 5 Steckdosen Schutzkontakt 16 A/230 V.
- Je 2 Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt.

Compact Power Distributor BSV 3 - FI E/16 IP 44

Water-jet protected version for universal outdoor use and on sites, IP 44.

- 1 RCD Circuit breaker and 2 Automatic Fuses.
- Stackable, robust plastic housing, splash-water protected.
- Sturdy metal carrying handle.
- Feed-plug CEE 5-pin 16 A/400 V.
- 2 sockets CEE 5-pin 16 A/400 V.
- 5 sockets with Earthing contact 16 A/230 V.
- Earthed sockets in pairs with different phases.

Stromverteiler / Power Distributors



MADE IN GERMANY



Kompakter Stromverteiler BSV 3/16 IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 44.

- Stapelbares, robustes Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt.
- Stabiler Metalltragegriff.
- 2 m Anschlussleitung H07RN-F 5G2,5, ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- 2 Steckdosen CEE 5-polig 16 A/400 V.
- 5 Steckdosen Schutzkontakt 16 A/230 V.
- Je 2 Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt.

Compact Power Distributor BSV 3/16 IP 44

Water-jet protected version for universal outdoor use and on sites, IP 44.

- Stackable, robust plastic housing, splash-water protected.
- Sturdy metal carrying handle.
- 2 m Connecting Cable H07RN-F 5G2,5, oil resistant rubber cable for constant outdoor use.
- 2 sockets CEE 5-pin 16 A/400 V.
- 5 sockets with Earthing contact 16 A/230 V.
- Earthed sockets in pairs with different phases.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Steckdosen Sockets	Stecker Plug
1 15366 0 302	180134	1	2 x CEE 5-polig 16 A/400 V 5 x 16 A/230 V 2 x CEE 5-pin 16 A/400 V 5 x 16 A/230 V	Anschlussleitung + Stecker CEE 5-polig 16 A/400 V Connecting cable + Plug CEE 5-pin 16 A/400 V



MADE IN GERMANY



Kompakter Stromverteiler BSV - 3 E/16 IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 44.

- Stapelbares, robustes Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt.
- Stabiler Metalltragegriff.
- Einspeis-Stecker CEE 5-polig 16 A/400 V.
- 2 Steckdosen CEE 5-polig 16 A/400 V.
- 5 Steckdosen Schutzkontakt 16 A/230 V.
- Je 2 Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt.

Compact Power Distributor BSV - 3 E/16 IP 44

Water-jet protected version for universal outdoor use and on sites, IP 44.

- Stackable, robust plastic housing, splash-water protected.
- Sturdy metal carrying handle.
- Feed-plug CEE 5-pin 16 A/400 V.
- 2 sockets CEE 5-pin 16 A/400 V.
- 5 sockets with Earthing contact 16 A/230 V.
- Earthed sockets in pairs with different phases.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Steckdosen Sockets	Stecker Plug
1 15366 0 304	180165	1	2 x CEE 5-polig 16 A/400 V 5 x 16 A/230 V 2 x CEE 5-pin 16 A/400 V 5 x 16 A/230 V	Einspeis-Stecker CEE 5-polig 16 A/400 V Feed-plug CEE 5-pin 16 A/400 V

Stromverteiler / Power Distributors



Kompakter Kleinstromverteiler BKV 2/4 G IP 44 Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 44.

- Stabiles, schlagfestes Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt.
- Robustes, verzinktes Stahlrohrgestell für sicheren Stand.
- 2 m Anschlussleitung H07RN-F 5G1,5.
- Je 2 Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt.

Small Energy Station BKV 2/4 G IP 44

Water-jet protected version for universal outdoor use and on sites, IP 44.

- Solid, break-resistant plastic housing, jet-water protected.
- Fitted to a robust steel-tube frame for safe standing.
- 2 m connecting cable H07RN-F 5G1,5.
- Earthed sockets in pairs with different phases.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Steckdosen Sockets	Stecker Plug	Gewicht ca. Weight ca.
1 15375 0	075539	1	2 x CEE 400 V/16 A, 4 x 230 V/16 A	CEE 400 V/16 A, 5-polig CEE 400 V/16 A, 5-pin	2,6 kg



Kompakter Kleinstromverteiler BKV 2/4 T IP 44 Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 44.

- Stabiles, schlagfestes Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt.
- Mit Tragegriff.
- 2 m Anschlussleitung H07RN-F 5G1,5.
- Je 2 Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt.

Small Energy Station BKV 2/4 T IP 44

Water-jet protected version for universal outdoor use and on sites, IP 44.

- Solid, break-resistant plastic housing, jet-water protected.
- Equipped with a comfortable handle for easy carrying.
- 2 m connecting cable H07RN-F 5G1,5.
- Earthed sockets in pairs with different phases.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Steckdosen Sockets	Stecker Plug	Gewicht ca. Weight ca.
1 15365 0	075522	1	2 x CEE 400 V/16 A, 4 x 230 V/16 A	CEE 400 V/16 A, 5-polig CEE 400 V/16 A, 5-pin	1,9 kg

Stromverteiler / Power Distributors



Stromstation CEE 1 IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien.
Spritzwassergeschützt, IP 44.

- Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich.
- Gehäuse aus hochbruchfestem Kunststoff.
- Praktische Aufwickelvorrichtung zur Aufbewahrung des Kabels.
- Für Wandaufhängung geeignet.

Energy Station CEE 1 IP 44

For use on site or outdoors. Protected against splashing water, IP 44.

- Ideal for hard outdoor use, trade, industry and on sites.
- Casing made of break-resistant special plastic.
- Practical winding system for protection of cable.
- Also suitable for wall-fixing.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Steckdosen Sockets	Stecker Plug	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelfarbe Cable colour
1 15160 0	021697	3	CEE 400 V/16 A, 3 x 230 V/16 A	400 V/16 A	2 m	H07RN-F 5G1,5	Schwarz / Black

Design geschützt. / Design protected.



Schutzadapterleitung FI IP 44 mit Powerblock

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 44 gemäß VDE.

- Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich.
- FI-Stecker 30 mA schützt vor gefährlichen Stromunfällen.
- Bei Berührung von stromführenden Leitungen oder Teilen wird die Stromversorgung zum Schutz gegen gefährliche Körperströme bzw. elektrischen Schlag automatisch unterbrochen.
- Anzeige für Funktionskontrolle.
- Qualitäts-Gummikabel mit 4-fach Steckdosen-Powerblock.
- Auslösezeit: <30 ms.
- Auslösestrom: 30 mA.
- Betriebstemperatur: -25° C bis 40° C.

RCD Protected lead IP 44 with Powerblock

Water-jet protected version for universal outdoor use and on sites,
IP 44 acc. to VDE.

- Ideal for hard outdoor use, trade, industry and on sites.
- With circuit breaker plug 30 mA to protect against electrical shocks.
- When touched by current-conducting leads or parts, the current supply is automatically interrupted to protect against dangerous bodily injury and electric shocks.
- Function test indicator.
- Quality Rubber Cable with 4-way powerblock sockets outlets.
- Cut-out time: <30 ms.
- Residual current: 30 mA.
- Working temperature: -25° C bis 40° C.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour	Steckdosen Sockets
1 16872 0	148226	1	5 m	H07RN-F 3G1,5	Baustelle / Building site	Schwarz / Black	4
1 16873 0	148233	1	10 m	H07RN-F 3G1,5	Baustelle / Building site	Schwarz / Black	4

Stromverteiler / Power Distributors



Baustellenkabel IP 44 mit Powerblock

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien.
Spritzwassergeschützt, IP 44 gemäß VDE.

- Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich.
- Hochwertiger schlag- und bruchfester Steckdosenblock.
- 4 spritzwassergeschützte Steckdosen in 45°-Anordnung mit selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung.
- Einklappbarer Metallhaken.

Extension cable IP 44 with 4-way Powerblock

Water-jet protected version for universal outdoor use and on sites, IP 44, acc. to VDE.

- Ideal for hard outdoor use, trade, industry and on sites.
- Top quality, with break-resistant plastic housing.
- 4 water-jet protected safety socket outlets with self-closing protective caps against dust and contamination.
- With foldable hanging metal hook.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour	Steckdosen Sockets
1 16920 0	018222	1	5 m	H07RN-F 3G1,5	Baustelle / Building site	Schwarz / Black	4
1 15174 0	147557	1	10 m	H07RN-F 3G1,5	Baustelle / Building site	Schwarz / Black	4



Schwere Gummi-Leitung mit Powerblock

Geprüft gemäß IEC 60884.

- Hochwertiger schlag- und bruchfester Steckdosenblock.
- 4 Steckdosen in 45°-Anordnung mit selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung.
- Einklappbarer Metallhaken.

Heavy-duty rubber cable with Powerblock

Tested acc. to IEC 60884.

- Top quality, with break-resistant plastic housing.
- 4 Sockets arranged at 45° with automatically-closing hinged cover to protect from contamination.
- With foldable hanging metal hook.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour	Steckdosen Sockets
1 15171 0	111589	1	5 m	H07RN-F 3G1,5	Baustelle / Building site	Schwarz / Black	4
1 15172 0	115648	1	10 m	H07RN-F 3G1,5	Baustelle / Building site	Schwarz / Black	4

Stromverteiler / Power Distributors



Qualitäts-Kunststoffkabel mit Powerblock

Geprüft gemäß IEC 60884.

- Verlängerungsleitung mit Schutzkontakt-Stecker und montiertem 4-fach Steckdosen-Powerblock, schlag- und bruchfest.
- Mit einklappbarem Metallhaken.
- Steckdosen in 45°-Anordnung mit selbstschliessenden Klappdeckeln.

Extension cable with 4-way Powerblock

Tested acc. to IEC 60884.

- Extension lead with an earthed plug and a 4-socket Powerblock, - impact- and break-resistant.
- With foldable metal hook.
- Sockets in 45° arrangement with self-closing covers.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour	Steckdosen Sockets
1 16820 0	004393	5	5 m	H05VV-F 3G1,5	Kunststoff / Plastic	Schwarz / Black	4



**NEU
NEW**

Steckdosenverteiler 2-fach IP 44

Für die Verwendung im Außenbereich, Garten, Baustelle, usw.
Spritzwassergeschützt, IP 44 gemäß VDE.

- 2 Steckdosen 230 V, mit selbstschließenden Deckeln, IP 44.
- Ca. 2 m Neopren-Anschlusskabel.
- Schraubaufnahmen zur Befestigung.

Power Distributor, 2-way IP 44

For universal outdoor use on sites, in gardens, etc.
Splash-water protected, IP 44 according to VDE.

- 2 x 230 V plugs with self-closing protective caps, IP 44.
- Approx. 2 m Neoprene connecting cable.
- Screw holes for fastening.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour	Länge ca. Length appr.	Steckdosen Sockets
1 15993 0	565269	1	2 m	H07RN-F 3G1,5	Baustelle / Building site	Schwarz / Black	23 cm	2 x 230 V/16 A

Stromverteiler / Power Distributors



Super-Solid Steckdosenblock SL 544 D FI IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien.
Spritzwassergeschützt, IP 44 gemäß VDE.

- Ein hochwertiges, schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse mit großer, breiter Auflagefläche, gewährleistet einfache Bedienung, festen Halt und sicheren Gebrauch.
- FI-Stecker 30 mA schützt vor gefährlichen Stromunfällen.
- Anschlussleitung mit FI-Steckerteil.
- Beleuchteter 2-poliger Schalter mit Schutzhaube gegen Spritzwasser.
- Spritzwassergeschützte Steckdosen in größeren Abständen mit Dichtring und selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung, gemäß VDE.
- Steckdosen in praktischer 45°-Anordnung.
- Mit sehr stabilem Bügel zum Hängen oder Befestigen.

Super-Solid Extension Socket SL 544 D FI IP 44

Water-jet protected version for universal outdoor use and on sites,
IP 44, acc. to VDE.

- The top quality and break-resistant plastic housing with a wide surface guarantees easy and safe operation.
- With circuit breaker plug 30 mA to protect against electrical shocks.
- Connecting cable with an RCD plug.
- With illuminated 2-pole switch with protection cover.
- Splash-water protected, widely-spaced sockets fitted with seals and self-closing covers to protect against contamination, as per VDE.
- Sockets in a practical 45° arrangement.
- With a very stable suspension bracket for wall fixing.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour	Länge ca. Length appr.	Steckdosen Sockets
1 15987 0 816	101252	1	5 m	H07RN-F 3G1,5	Baustelle / Building site	Schwarz / Black	52 cm	5



Super-Solid Steckdosenblock SL 544 D IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien.
Spritzwassergeschützt, IP 44 gemäß VDE.

- Ein hochwertiges, schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse mit großer, breiter Auflagefläche, gewährleistet einfache Bedienung, festen Halt und sicheren Gebrauch.
- Beleuchteter 2-poliger Schalter mit Schutzhaube gegen Spritzwasser.
- Spritzwassergeschützte Steckdosen in größeren Abständen mit Dichtring und selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung.
- Steckdosen in praktischer 45°-Anordnung.
- Mit sehr stabilem Bügel zum Hängen oder Befestigen.

Super-Solid Extension Socket SL 544 D IP 44

Water-jet protected version for universal outdoor use and on sites,
IP 44, acc. to VDE.

- The top quality and break-resistant plastic housing with a wide surface guarantees easy and safe operation.
- With illuminated 2-pole switch with protection cover.
- Widely spaced and water-jet protected safety socket outlets with self-closing protective caps against contamination.
- Sockets in a practical 45° arrangement.
- With a very stable suspension bracket for wall fixing.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour	Länge ca. Length appr.	Steckdosen Sockets
1 15986 0 205	100156	1	2 m	H07RN-F 3G1,5	Baustelle / Building site	Schwarz / Black	52 cm	5

Stromverteiler / Power Distributors



Super-Solid Garten-Steckdosenblock SL 544 D IP 44 Für den Einsatz im Garten, IP 44 gemäß VDE.

- Ein hochwertiges, schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse mit großer, breiter Auflagefläche, gewährleistet einfache Bedienung, festen Halt und sicheren Gebrauch.
- Beleuchteter 2-poliger Schalter mit Schutzhaube gegen Spritzwasser.
- Spritzwassergeschützte Steckdosen in größeren Abständen mit Dichtring und selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung.
- Steckdosen in praktischer 45°-Anordnung.
- Mit sehr stabilem Bügel zum Hängen oder Befestigen.

Super-Solid garden extension socket SL 544 D IP 44 For the use in garden, IP 44 acc. to VDE.

- The top quality and break-resistant plastic housing with a wide surface guarantees easy and safe operation.
- With illuminated 2-pole switch with protection cover.
- Widely spaced and water-jet protected safety socket outlets with self-closing protective caps against contamination.
- Sockets in a practical 45° arrangement.
- With a very stable suspension bracket for wall fixing.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour	Länge ca. Length appr.	Steckdosen Sockets
1 15992 0 205	248438	1	5 m	H07RN-F 3G1,5	Baustelle / Building site	Schwarz / Black	52 cm	5



Super-Solid Garten-Steckdosenblock Verkaufsdisplay

- Im verkaufsaktiven Display-Karton (59,5 x 39,5 cm), der als Einzel-Display oder auch als Stapel-Display eingesetzt werden kann. 3 Displays übereinander gestapelt auf einer Kleinpalette (1/4 Euroformat) können mit dem Hubwagen platziert werden und sind sofort verkaufsbereit.

Super-Solid garden extension socket Sales Stand

- Sales display box (59,5 x 39,5 cm), which can be displayed as a single box or stacked. 3 displays stacked on top of each other on a small pallet (1/4 size Euro-pallet) can be positioned using a trolley jack and are ready for immediate retail.



**NEU
NEW**



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	Inhalt Contents	Verpackung Packaging	Sortierung Assortment
1 15712 0	590704	10	Einzeldisplay / Single display	10 x 1 15992 0 205
1 15713 0	590711	30	3 Displays auf Kleinpalette / 3 displays on a small pallet	30 x 1 15992 0 205

Stromverteiler / Power Distributors



Super-Solid Steckdosenblock SL 544

Geprüft gemäß IEC 60884.

- Ein hochwertiges, schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse mit großer, breiter Auflagefläche, gewährleistet einfache Bedienung, festen Halt und sicheren Gebrauch.
- Beleuchteter 2-poliger Schalter mit Schutzhaube gegen Spritzwasser.
- Steckdosen in 45°-Anordnung mit selbstschließenden Klappdeckeln für die Benutzung der Steckdosenleiste auch im Freien und zum Schutz gegen Verschmutzung der Steckdosen durch groben Staub.
- Hochflexibles außenbeständiges Gummikabel und spritzwassergeschützter Stecker für noch mehr Komfort und Sicherheit.

Super-Solid Extension Socket SL 544

Tested acc. to IEC 60884.

- The top quality and break-resistant plastic housing with a wide surface guarantees easy and safe operation.
- With illuminated 2-pole switch with protection cover.
- Sockets arranged at 45° angles with self-closing socket covers for use outdoors and to protect against dust contamination.
- Highly flexible rubber cable suitable for outdoor use and a splash-water protected plug for increased comfort and safety.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour	Länge ca. Length appr.	Steckdosen Sockets
1 15986 0	055388	4	2 m	H07RN-F 3G1,5	Baustelle / Building site	Schwarz / Black	36 cm	5



Super-Solid Steckdosenblock SL 520

- Ein hochwertiges, schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse mit großer, breiter Auflagefläche, gewährleistet einfache Bedienung, festen Halt und sicheren Gebrauch.
- Beleuchteter 2-poliger Schalter.
- Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung.
- Steckdosen in praktischer 45°-Anordnung.
- Anschlussleitung mit Winkelstecker.

Super-Solid Extension Socket SL 520

- The top quality and break-resistant plastic housing with a wide surface guarantees easy and safe operation.
- Illuminated 2 pin switch.
- Sockets with self-closing covers to protect against contamination.
- Sockets in a practical 45° arrangement.
- Connecting cable with angled plug.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Kabelqualität Cable quality	Kabelfarbe Cable colour	Länge ca. Length appr.	Steckdosen Sockets
1 15994 0 015	562893	6	2 m	H05VV-F 3G1,5	Kunststoff / Plastic	Schwarz / Black	36 cm	5

Stromverteiler / Power Distributors



Gartensteckdose mit Erdspeiß

Der praktische, kleine Stromverteiler für den Garten. Zum Anschluss von Gartenleuchten, Lichterketten, Radio, Elektrogrill usw. Für den Einsatz im Freien.

- 2 oder 4 Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln.
- Erdspeiß und Gehäuse sind aus stabilem, witterungsbeständigem Kunststoff.
- Neopren-Gummianschlussleitung mit Schutzkontakt-Stecker.

Socket Outlet with Earth Rod

Practical and small power distributor for the garden. For connecting garden lights, party lights, radio, electric appliances, etc. For use outdoors. Protected against splashing water.

- 2 or 4 socket outlets with self-closing covers.
- Earth rod and housing made of stable, weather-resistant plastic.
- With special rubber cable and water-jet protected earthed plug.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Stecker Plug	Steckdosen Sockets
1 15458 0	111091	1	1,5 m	H05RN-F 3G1,5	230 V/16 A	2 x 230 V/16 A
1 15459 0	111107	1	1,5 m	H07RN-F 3G1,5	230 V/16 A	4 x 230 V/16 A
1 15460 0	115167	1	10 m	H07RN-F 3G1,5	230 V/16 A	4 x 230 V/16 A



CEE Pendel Stromverteiler IP 44

Spritzwassergeschützt, IP 44.

- Mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V und 1 CEE-Steckdose 5-polig, 400 V/16 A.
- Für variablen Strom in jeder Arbeitshöhe.
- Arbeiten ohne Kabel-Gewirr am Arbeitsplatz.
- Auf kleinstem Raum vielfältige Anschlussmöglichkeiten, beidseitig angeordnet.
- Schlagfestes Kunststoff-Gehäuse mit großem Werkzeug-Haken.
- Mit 3 m stabiler, verzinkter Stahl-Gliederkette.
- Im Display-Karton.

CEE Energy Cube IP 44

Water-jet protected, IP 44.

- With 3 x earthed sockets 230 V and 1 x CEE 5-pin socket 400 V/16 A.
- Power available at any working height.
- The height-adjustable cube will avoid any cable chaos on your work bench.
- Multiple socket connections in the smallest of spaces - sockets on both sides.
- The housing is made of break-resistant plastic material and is equipped with a big hook for tools etc.
- With 3 m galvanised steel chain.
- Delivered in full colour sales box.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Steckdosen Sockets	Stecker Plug	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable
1 15196 0	048496	1	3 x 230 V/16 A, 1 x CEE 400 V/16 A	CEE 400 V/16 A, 5-polig / CEE 400 V/16 A, 5-pin	5 m	H07RN-F 5G1,5

Design geschützt. / Design protected.

Stromverteiler / Power Distributors



Pendel Stromverteiler

- Mit 2 x 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln gegen Verstaubung und Verschmutzung.
- Für variablen Strom in jeder Arbeitshöhe.
- Arbeiten ohne Kabel-Gewirr am Arbeitsplatz.
- Auf kleinstem Raum vielfältige Anschlussmöglichkeiten, beidseitig angeordnet.
- Schlagfestes Kunststoff-Gehäuse mit großem Werkzeug-Haken.
- Mit 3 m stabiler, verzinkter Stahl-Gliederkette.
- Im Display-Karton.

Energy Cube

- Comes with 2 x 4 earthed safety sockets with self-closing covers against dust or dirt.
- Power available at any working height.
- The height-adjustable cube will avoid any cable chaos on your work bench.
- Multiple socket connections in the smallest of spaces - sockets on both sides.
- The housing is made of break-resistant plastic material and is equipped with a big hook for tools etc.
- With 3 m galvanised steel chain.
- Delivered in full colour sales box.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Steckdosen Sockets	Stecker Plug	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable
1 15176 0	048472	1	2 x 4 230 V/16 A	230 V/16 A	5 m	H05VV-F 3G1,5

Design geschützt. / Design protected.



Druckluft Pendel Stromverteiler IP 44

Spritzwassergeschützt, IP 44.

- 2 Einhand-Druckluft-Kupplungen.
- Für variablen Strom in jeder Arbeitshöhe.
- Arbeiten ohne Kabel-Gewirr am Arbeitsplatz.
- Auf kleinstem Raum vielfältige Anschlussmöglichkeiten, beidseitig angeordnet.
- Schlagfestes Kunststoff-Gehäuse mit großem Werkzeug-Haken.
- Mit 3 m stabiler, verzinkter Stahl-Gliederkette.
- 5 m Anschluss-Schlauch, Ø 6/12 mm.
- Im Display-Karton.

Air compressor Energy Cube IP 44

Water-jet protected, IP 44.

- 2 air compressor couplings for one-handed use.
- Power available at any working height.
- The height-adjustable cube will avoid any cable chaos on your work bench.
- Multiple socket connections in the smallest of spaces - sockets on both sides.
- The housing is made of break-resistant plastic material and is equipped with a big hook for tools etc.
- With 3 m galvanised steel chain.
- 5 m connecting hose Ø 6/12 mm.
- Delivered in full colour sales box.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Steckdosen Sockets	Stecker Plug	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Schlauch-Ø Hose-Ø
1 15116 0	048502	1	3 x 230 V/16 A	230 V/16 A	5 m	H07RN-F 3G1,5	6/12 mm

Design geschützt. / Design protected.

Stecker und Kupplungen / Plugs and sockets



CEE-Kupplung 230 V/16 A

CEE-socket 230 V/16 A

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Anzahl Pole Numbers of poles
1 08102 0	029150	10	3-polig / 3-pin



CEE-Kupplung 400 V/16 A

CEE-socket 400 V/16 A

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Anzahl Pole Numbers of poles
1 08104 0	029174	10	5-polig / 5-pin



CEE-Kupplung 400 V/32 A

CEE-socket 400 V/32 A

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Anzahl Pole Numbers of poles
1 08106 0	029198	10	5-polig / 5-pin



CEE-Stecker 230 V/16 A

CEE-plug 230 V/16 A

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Anzahl Pole Numbers of poles
1 08101 0	029143	10	3-polig / 3-pin



CEE-Stecker 400 V/16 A

CEE-plug 400 V/16 A

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Anzahl Pole Numbers of poles
1 08103 0	029167	10	5-polig / 5-pin



CEE-Stecker 400 V/32 A

CEE-plug 400 V/32 A

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Anzahl Pole Numbers of poles
1 08105 0	029181	10	5-polig / 5-pin



CEE-Phasenwender 400 V/16 A

CEE-phase reverse plug 400 V/16 A

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Anzahl Pole Numbers of poles
1 08131 0	029228	5	5-polig / 5-pin

Stecker und Kupplungen / Plugs and sockets



CEE-Phasenwender 400 V/32 A
CEE-phase reverse plug 400 V/32 A

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Anzahl Pole Numbers of poles
1 08132 0	029235	5	5-polig / 5-pin



Steckdosen-Powerblock 230 V/16 A IP 44
4-Way Powerblock 230 V/16 A IP 44

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP
1 08107 0	148356	1



Schutzkontakt-Gummistecker 230 V/16 A IP 44
Rubber plug 230 V/16 A IP 44

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP
1 08204 0	029273	10



Schutzkontakt-Gummikupplung 230 V/16 A IP 44
Rubber trailing socket 230 V/16 A IP 44

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP
1 08205 0	029280	10

Schutzkontakt-Stecker

Earthed plug

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Farbe Colour
1 08117 0	117956	25	Weiß / White



1 08119 0	118830	25	Schwarz / Black
-----------	--------	----	-----------------



Schutzkontakt-Kupplung

Earthed connector

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Farbe Colour
1 08118 0	117970	25	Weiß / White



1 08120 0	118854	25	Schwarz / Black
-----------	--------	----	-----------------



Stecker und Kupplungen / Plugs and sockets



Personenschutz-Adapter BDI-AF 16 IP 44

Für den Einsatz im Freien, IP 44.

Mobiler Stromunfallschutz zwischen Steckdose und Gerät.

- Der wirksame Schutz gegen Stromunfälle. Trennt blitzschnell die aktiven Leiter vom Netz, sobald Differenzströme auftreten.
- Zweipolige Abschaltung.
- Gerät im Blister.

RCD Circuit breaker adapter BDI-AF 16 IP 44

For use outdoors, IP 44. The ideal safety circuit breaker for connection to frequently used electrical appliances.

- Provides effective protection against electric shocks. Instantly disconnects the live lead from the mains as soon as residual current is present.
- 2 pin cut-out.
- In blister packaging.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Nennspannung Nominal voltage	Nennstrom Nominal current	Neendifferenzstrom Residual current.
1 29056 0	147571	1	230 V	16 A	30 mA



Personenschutz-Stecker BDI-SF 16 IP 44

Für den Einsatz im Freien, IP 44.

Die ideale Sicherheitsausschaltung zum Anschrauben an häufig gebrauchte Elektrogeräte.

- Der wirksame Schutz gegen Stromunfälle. Trennt blitzschnell die aktiven Leiter vom Netz, sobald Differenzströme auftreten.
- Zweipolige Abschaltung.
- Gerät im Blister.

RCD Circuit breaker plug BDI-SF 16 IP 44

For use outdoors, IP 44.

The ideal circuit breaker to connect to frequently used electrical equipment.

- Provides effective protection against electric shocks. Instantly disconnects the live lead from the mains as soon as residual current is present.
- 2 pin cut-out.
- In blister packaging.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Nennspannung Nominal voltage	Nennstrom Nominal current	Neendifferenzstrom Residual current.	Extras
1 29057 0	148141	1	230 V	16 A	30 mA	für 3G1,5-Kabel / for 3G1,5-cable

Leuchten, Strahler und Leuchtmittel

Lighting



Mobile Leuchten
Site Lighting

142



Akku-Handleuchten
Rechargeable Hand Lamps

154



Mobile Strahler
Portable Halogen Lights

157



Stationäre Strahler
Wall-mounted Halogens

160



Stativ-Strahler und -Leuchten
Tripods, Lights and Lamps

164



Stationäre Leuchten
Wall-mounted Lamps

166



Leuchtmittel
Spare Tubes and Bulbs

168



Solar LED-Außenleuchten / Beleuchtete Hausnummern
Solar LED External Lamps / Illuminated House Numbers

173



LED-Taschenlampen / Nachtlichter
LED-Torches / Night lights

176

Steckdosenleisten,
Tischsteckdosen

Überspannungsschutz

Stromverteilung

Leuchten, Strahler
und Leuchtmittel

Haus- und
Sicherheitstechnik

Geräte für Werkstatt,
Haus und Garten

Arbeitsböcke und
Steigergeräte

Werbemittel

Mobile Leuchten / Site Lighting



Power Jet-Light 4 x 55 Watt IP 54

Heller als eine 1000 Watt Halogenlampe.

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 54.

- Kaltlicht-Arbeitsleuchte.
- Vorteile gegenüber einem Halogenstrahler:
ca. 4 x höhere Lichtleistung,
ca. 10 x höhere Lebensdauer der Lampe,
ca. 10 x geringere Gehäusetemperatur,
ca. 4 x geringerer Stromverbrauch,
hohe jährliche Kosteneinsparung möglich!
- Bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse.
- 2 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V/16 A.
- Ein/Aus Schalter für Licht.
- Elektronisches Vorschaltgerät.
- Neopren-Gummianschlussleitung mit Schutzkontakt-Stecker.
- Inklusive 4 x 55 W Leuchtmittel.



Power Jet-Light 4 x 55 Watt IP 54

Brighter than a 1000 Watt halogen light.

Water-jet protected version for universal outdoor use and on sites, IP 54.

- „Cold light“-work lamp.
- Advantage compared to Halogen Lights:
approx. 4 x brighter light,
approx. 10 x longer life span than usual bulb,
approx. 10 x lower temperature,
approx. 4 x lower electricity consumption,
possibility of high energy savings!
- Break and impact resistant plastic housing.
- 2 earthed sockets 230 V/16 A.
- ON/OFF switch.
- Electronic ballast.
- With special rubber cable and water-jet protected earthed plug.
- Inclusive 4 x 55 Watt „low energy“ compact lamps.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Leistung Output	Fassung Fittings	Steckdosen Sockets
1 17263 0	248773	1	5 m	H07RN-F 3G1,5	4 x 55 W	2 G 11	2 x 230 V

Wir empfehlen unsere Qualitätsleuchtmittel auf Seite 169. / We highly recommend our quality lights on page 169.

Mobile Leuchten / Site Lighting



Power Jet-Light 4 x 36 Watt IP 54

Heller als eine 500 Watt Halogenlampe.

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 54.

- Kaltlicht-Arbeitsleuchte.
- Vorteile gegenüber einem Halogenstrahler:
ca. 4 x höhere Lichtleistung,
ca. 10 x höhere Lebensdauer der Lampe,
ca. 10 x geringere Gehäusetemperatur,
ca. 4 x geringerer Stromverbrauch,
hohe jährliche Kosteneinsparung möglich!
- Bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V/16 A.
- Ein/Aus Schalter für Licht.
- Elektronisches Vorschaltgerät.
- Neopren-Gummianschlussleitung mit Schutzkontakt-Stecker.
- Inklusive 4 x 36 W Leuchtmittel.

Power Jet-Light 4 x 36 Watt IP 54

Brighter than a 500 Watt halogen light.

Water-jet protected version for universal outdoor use and on sites, IP 54.

- „Cold light“-work lamp.
- Advantage compared to Halogen Lights:
approx. 4 x brighter light,
approx. 10 x longer life span than usual bulb,
approx. 10 x lower temperature,
approx. 4 x lower electricity consumption,
possibility of high energy savings!
- Break and impact resistant plastic housing.
- 3 earthed sockets 230 V/16 A.
- ON/OFF switch.
- Electronic ballast.
- With special rubber cable and water-jet protected earthed plug.
- Inclusive 4 x 36 Watt „low energy“ compact lamps.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Leistung Output	Fassung Fittings	Steckdosen Sockets
1 17262 0	190607	1	5 m	H07RN-F 3G1,5	4 x 36 W	2 G 11	3 x 230 V

Wir empfehlen unsere Qualitätsleuchtmittel auf Seite 169. / We highly recommend our quality lights on page 169.



Mobile Leuchten / Site Lighting



Power Jet-Light 4 x 36 Watt IP 54 mit Stahlbügel

Heller als eine 500 Watt Halogenlampe.

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 54.

- Mit Stahlbügel zur Befestigung z.B. auf einem Stativ.
- Kaltlicht-Arbeitsleuchte.
- Vorteile gegenüber einem Halogenstrahler:
 - ca. 4 x höhere Lichtleistung,
 - ca. 10 x höhere Lebensdauer der Lampe,
 - ca. 10 x geringere Gehäusetemperatur,
 - ca. 4 x geringerer Stromverbrauch,
 - hohe jährliche Kosteneinsparung möglich!
- Bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V/16 A.
- Ein/Aus Schalter für Licht.
- Elektronisches Vorschaltgerät.
- Neopren-Gummianschlussleitung mit Schutzkontakt-Stecker.
- Inklusive 4 x 36 W Leuchtmittel.

Power Jet-Light 4 x 36 Watt IP 54 with Steel Bracket

Brighter than a 500 Watt halogen light.

Water-jet protected version for universal outdoor use and on sites, IP 54.

- With steel bracket for attachment e.g. on a tripod.
- „Cold light“-work lamp.
- Advantage compared to Halogen Lights:
 - approx. 4 x brighter light,
 - approx. 10 x longer life span than usual bulb,
 - approx. 10 x lower temperature,
 - approx. 4 x lower electricity consumption,
 - possibility of high energy savings!
- Break and impact resistant plastic housing.
- 3 earthed sockets 230 V/16 A.
- ON/OFF switch.
- Electronic ballast.
- With special rubber cable and water-jet protected earthed plug.
- Inclusive 4 x 36 Watt „low energy“ compact lamps.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Leistung Output	Fassung Fittings	Steckdosen Sockets
1 17266 0	250264	1	5 m	H07RN-F 3G1,5	4 x 36 W	2 G 11	3 x 230 V

Wir empfehlen unsere Qualitätsleuchtmittel auf Seite 169. / We highly recommend our quality lights on page 169.

Wir empfehlen unser Stativ 117061 0 auf Seite 165. / We highly recommend our tripod 117061 0 on page 165.

Multi-way-Extensions
Surge Protection
Power Distribution
Lighting
Home Security & Safety
Home, Workshop, DIY
Trestles and Ladders
Advertising medium

Mobile Leuchten / Site Lighting



Power Jet-Light 3 x 36 Watt IP 54

Heller als ein 400 Watt Halogenstrahler.

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 54.

- Kaltlicht-Arbeitsleuchte.
- Vorteile gegenüber einem Halogenstrahler:
ca. 4 x höhere Lichtleistung,
ca. 10 x höhere Lebensdauer der Lampe,
ca. 10 x geringere Gehäusetemperatur,
ca. 4 x geringerer Stromverbrauch,
hohe jährliche Kosteneinsparung möglich!
- Bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse.
- 2 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V/16 A.
- Ein/Aus Schalter für Licht.
- Elektronisches Vorschaltgerät.
- Neopren-Gummianschlussleitung mit Schutzkontakt-Stecker.
- Inklusive 3 x 36 W Leuchtmittel.

Power Jet-Light 3 x 36 Watt IP 54

Brighter than a 400 Watt halogen spotlight!

Water-jet protected version for universal outdoor use and on sites, IP 54.

- „Cold light“-work lamp.
- Advantage compared to Halogen Lights:
approx. 4 x brighter light,
approx. 10 x longer life span than usual bulb,
approx. 10 x lower temperature,
approx. 4 x lower electricity consumption,
possibility of high energy savings!
- Break and impact resistant plastic housing.
- 2 earthed sockets 230 V/16 A.
- ON/OFF switch.
- Electronic ballast.
- With special rubber cable and water-jet protected earthed plug.
- Inclusive 3 x 36 Watt „low energy“ compact lamps.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Leistung Output	Fassung Fittings	Steckdosen Sockets
1 17261 0	190591	1	5 m	H07RN-F 3G1,5	3 x 36 W	2 G 11	2 x 230 V

Wir empfehlen unsere Qualitätsleuchtmittel auf Seite 169. / We highly recommend our quality lights on page 169.

Mobile Leuchten / Site Lighting



Power Jet-Light 2 x 36 Watt IP 54

Hell wie ein 300 Watt Halogenstrahler.

Für den robusten Einsatz, auch unter erschwerten Bedingungen, im Freien geeignet. IP 54.

- Gummi-Kaltlicht-Arbeitsleuchte.
- Vorteile gegenüber einem Halogenstrahler:
ca. 4 x höhere Lichtleistung, ca. 10 x höhere Lebensdauer der Lampe, ca. 10 x geringere Gehäusestemperatur, ca. 4 x geringerer Stromverbrauch, Hohe jährliche Kosteneinsparung möglich!
- Leuchte mit Klappbügel aus dem Gestell herausnehmbar.
- Robustes Gummigehäuse.
- 2 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V/16 A.
- Ein/Aus Schalter für Licht.
- Elektronisches Vorschaltgerät.
- Neopren-Gummianschlussleitung mit Schutzkontakt-Stecker.
- Inklusive 2 x 36 W TCF-Kompaktlampen.

Power-Jet-Light 2 x 36 Watt IP 54

Brighter than a 300 Watt Halogen Light.

Ideal for use indoors or outdoors. Robust and powerful site lamp, IP 54.

- Rubber-“cold light“-site lighting.
- Advantage compared to Halogen Lights:
approx. 4 x brighter light, approx. 10 x longer life span than usual bulb, approx. 10 x lower temperature, approx. 4 x lower electricity consumption, possibility of high energy savings!
- Light with hinged handle separate detachable.
- Robust special rubber housing.
- 2 earthed sockets 230 V/16 A.
- ON/OFF switch.
- Electronic ballast.
- With special rubber cable and water-jet protected earthed plug.
- Inclusive 2 x 36 Watt „low energy“ TCF-compact lamps.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Leistung Output	Fassung Fittings	Steckdosen Sockets
1 17260 0	190584	1	5 m	H07RN-F 3G1,5	2 x 36 W	2 G 10	2 x 230 V

Wir empfehlen unsere Qualitätsleuchtmittel auf Seite 169. / We highly recommend our quality lights on page 169.



Bau-Leuchte Brobusta® HIMS 200 IP 44

Für den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Fassung E 27, max. 200 Watt.
- Mobile, blendarme Leuchte mit integriertem 3-fach Stromverteiler, spritzwassergeschützt mit selbstschließenden Deckeln und Lichtschalter Ein/Aus.
- Abdeckhaube aus schlagfestem Polycarbonat, daher höchste Lichtdurchlässigkeit und beste Qualität.
- Leuchte schwenkbar mit Rasterarretierung.
- Extrem standsicheres Gestell, oberflächenbeschichtet, mit Tragegriff zum Aufstellen oder Aufhängen.
- Auch für Energiesparlampen geeignet.
- Lieferung mit Leuchtmittel.



Site Lamp Brobusta® HIMS 200 IP 44

For constant use outdoors, IP 44.

- E 27 fitting, max. 200 Watt.
- Mobile lamp with 3 sockets, splash-water protected with self-closing protective covers and on/off switch.
- Cover made of break-resistant polycarbonate with high translucence and best quality.
- The lamp can be tilted and clamped at any desired angle.
- Extremely stable, powder-coated and shock-absorbing frame with handle.
- Also suitable for low-energy bulbs.
- Bulb included.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Leistung Output	Fassung Fittings	Steckdosen Sockets
1 17205 0	022519	1	5 m	H07RN-F 3G1,5	200 W	E 27	3 x 230 V

Wir empfehlen unsere Qualitätsleuchtmittel auf Seite 170. / We highly recommend our quality lights on page 170.

Mobile Leuchten / Site Lighting



Flachleuchte Jet-Light 55 W IP 54

Für den Außen- und Innenbereich.

Perfekt für den gewerblichen Einsatz und den anspruchsvollen Heimwerker. IP 54.

- Lampenabdeckung aus schlagfestem Polycarbonat.
- Mit klappbarem Bügel zum Tragen und Aufhängen.
- 2 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V/16 A.
- Ein/Aus Schalter für Licht.
- Neopren-Gummianschlussleitung mit Schutzkontakt-Stecker.
- Inklusive 55 W Leuchtmittel.
- Starke Leuchtkraft, entspricht einer Glühlampe von ca. 300 W.



Flat Light Jet-Light 55 W IP 54

For use indoors and outdoors, perfect for commercial use and for advanced DIY workers IP 54.

- Cover made from break resistant polycarbonate.
- With hinged handle ideal to hang or carry.
- 2 earthed sockets 230 V/16 A.
- On/Off switch.
- With special rubber cable and water-jet protected earthed plug.
- 55 W bulb included.
- Very bright light equivalent to a 300 W bulb.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Leistung Output	Fassung Fittings	Steckdosen Sockets
1 17259 0	190539	1	2,5 m	H07RN-F 3G1,5	55 W	GR 10	2 x 230 V

Wir empfehlen unsere Qualitätsleuchtmittel auf Seite 169. / We highly recommend our quality lights on page 169.



Flachleuchte Jet-Light 38 W IP 54

Für den Außen- und Innenbereich.

Perfekt für den gewerblichen Einsatz und den anspruchsvollen Heimwerker. IP 54.

- Lampenabdeckung aus schlagfestem Polycarbonat.
- Mit klappbarem Bügel zum Tragen und Aufhängen.
- 2 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V/16 A.
- Ein/Aus Schalter für Licht.
- Neopren-Gummianschlussleitung mit Schutzkontakt-Stecker.
- Inklusive 38 W Leuchtmittel.
- Starke Leuchtkraft, entspricht einer Glühlampe von ca. 200 W.



Flat Light Jet-Light 38 W IP 54

For use indoors and outdoors, perfect for commercial use and for advanced DIY workers IP 54.

- Cover made from break resistant polycarbonate.
- With hinged handle ideal to hang or carry.
- 2 earthed sockets 230 V/16 A.
- On/Off switch.
- With special rubber cable and water-jet protected earthed plug.
- 38 W bulb included.
- Very bright light equivalent to a 200 W bulb.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Leistung Output	Fassung Fittings	Steckdosen Sockets
1 17258 0	190522	1	2,5 m	H07RN-F 3G1,5	38 W	GR 10	2 x 230 V

Wir empfehlen unsere Qualitätsleuchtmittel auf Seite 169. / We highly recommend our quality lights on page 169.

Mobile Leuchten / Site Lighting



Flachleuchte Jet-Light 36 W IP 44

Für den Innen- und Außenbereich. Spritzwassergeschützt IP 44. Kompakte, robuste, mobile und sehr helle Arbeitsleuchte.

- Perfekt für den gewerblichen Einsatz und den anspruchsvollen Heimwerker.
- Platz sparend zu transportieren.
- Zum Stellen, Hängen oder Legen.
- Robustes, stoßfestes Gehäuse mit Schutzhaube aus Polycarbonat.
- Stabile Standfüße.
- Gummikabel mit Konturenstecker.
- Inklusive 2 x 18 W Energiesparlampen mit hoher Lebensdauer.
- Starke Leuchtkraft, entspricht einer Glühlampe von ca. 200 W.

Flat Light Jet-Light 36 W IP 44

For use indoors or outdoors. Water-jet protected. IP 44. Robust, compact and powerful worklamp.

- Perfect for tradesmen and advanced DIY workers.
- Compact for carrying purposes.
- Can be used in three positions - standing, suspended or lying flat.
- Robust, shockproof housing with protective enclosure made of polycarbonate.
- Stable, adjustable base.
- Rubberised cable with plug.
- Lamps included.
- Very bright light equivalent to a 200 W bulb.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Leistung Output	Fassung Fittings
1 17256 0	165346	1	5 m	H07RN-F 2x1,0	2 x 18 W	2 G 11

Wir empfehlen unsere Qualitätsleuchtmittel auf Seite 169. / We highly recommend our quality lights on page 169.



Flachleuchte Jet-Light 16 W

Kompakte, mobile Leuchte mit enormer Leuchtkraft. IP 40.

- Ideal für den Einsatz im Haus, bei Reparaturarbeiten, beim Camping oder bei der Grillparty auf der Terrasse.
- Zum Stellen, Hängen, Legen und platzsparenden Transport.
- Mit Kompaktröhre 16 Watt, für viel Licht und hohe Lebensdauer bis 8.000 Stunden.
- Im Vollblister.

Flat light Jet-Light lantern 16 W

Compact, handy, impact-resistant light, IP 40.

- For use in and around the house, garden, car, campsite, etc.
- For standing, hanging, laying down, or space-saving transportation.
- With 16 W compact bulbs for bright light and extremely long life - up to 8,000 hours.
- Blister.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Leistung Output	Fassung Fittings
1 17254 0	117420	1	2,5 m	H03VV-F 2x0,75	16 W	GR 8

Wir empfehlen unsere Qualitätsleuchtmittel auf Seite 169. / We highly recommend our quality lights on page 169.

Mobile Leuchten / Site Lighting



Gummi-Handleuchte IP 54

Spritzwassergeschützt, IP 54.

- Robuste, handliche Arbeitsleuchte mit Handgriff aus Qualitäts-Hartgummi für Dauerbelastung.
- Mit 6-Kant-Wulst gegen Wegrollen.
- Stabiler, verzinkter Schutzkorb für harten Einsatz.
- Mit Schutzglas und Blendschutz.
- Lieferung ohne Leuchtmittel.

Rubber-Handlamp IP 54

Water-jet protected, IP 54.

- Robust, handy inspection lamp with ergonomic handle.
- Hexagonal handle, prevents rolling away.
- Stable, galvanised wire basket for heavy use.
- With protective glass cover and anti-dazzle screen.
- Delivery without bulbs.

ENTSPRICHT
ACCORDING TO
2005/32/EG



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Leistung Output	Fassung Fittings	Energieeffizienzklasse Energy efficiency class
1 17692 0	054138	4		5 m	H07RN-F 2x1,0	100 W	E 27	
Empfohlenes Leuchtmittel / Recommended lamp:								
1 17740 0	249718	1	Karton Sales Box			15 W \triangle ca. 75 Watt, EU Qual. Lamp 15 W \triangle approx. 75 Watt, EU Qual. Lamp	E 27	A



Gummi-Handleuchte

- Die bewährte, robuste Handleuchte.
- Schutzkorb mit Klappdeckel.
- Mit Schutzglas.
- Handgriff aus Qualitäts-Hartgummi für Dauerbelastung.
- Lieferung ohne Leuchtmittel.

Rubber-Handlamp

- The approved, robust inspection lamp.
- Wire basket with caps.
- With protective glass cover.
- Handle made of high quality hard rubber for comfort when in constant use.
- Delivery without bulbs.

ENTSPRICHT
ACCORDING TO
2005/32/EG

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Leistung Output	Fassung Fittings	Energieeffizienzklasse Energy efficiency class
1 17676 0	017379	10		5 m	H05VV-F 2x0,75	60 W oder ESL 18 W / or 18 W Low Energy	E 27	
1 17681 0	017409	10		10 m	H05VV-F 2x0,75	60 W oder ESL 18 W / or 18 W Low Energy	E 27	
Empfohlenes Leuchtmittel / Recommended lamp:								
1 17739 0	249725	1	Karton Sales Box			18 W \triangle ca. 90 Watt, EU Qual. Lamp 18 W \triangle approx. 90 Watt, EU Qual. Lamp	E 27	A

Mobile Leuchten / Site Lighting



Sicherheits-Handleuchte

- Die preisgünstige Qualitäts-Handleuchte.
- Mit stoßdämpfendem, schlagfestem und federndem Schutzkorb.
- Mit Schutzglas.
- Anschlussleitung mit Eurostecker.
- Lieferung ohne Leuchtmittel.

Safety Inspection lamp

- The inexpensive quality inspection lamp.
- With impact-resistant, flexible basket.
- With protective glass cover.
- Supplied with European plugs.
- Delivery without bulbs.

ENTSPRICHT
ACCORDING TO
2005/32/EG

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Verpackung Packaging	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Leistung Output	Fassung Fittings	Energieeffizienzklasse Energy efficiency class
1 17602 0	4007123...	10		5 m	H05VV-F 2x0,75	60 W	E 27	
Empfohlenes Leuchtmittel / Recommended lamp:								
1 17738 0	249701	1	Karton / Sales Box			11 W \triangle 55 Watt, EU Qual. Lamp	E 27	A



Klemm-Leuchte

- Klemmgriff aus hochwertigem Kunststoff, Öffnung verstellbar.
- Spezielle axial gelagerte Klemmbacken mit verstellbarer Klemmdistanz.
- Schutzkorb mit Klappdeckel.
- Mit Schutzglas.
- Anschlussleitung mit Eurostecker.
- Lieferung ohne Leuchtmittel.

Griplight

- Gripper handle made from top quality plastic, adjustable opening.
- Special clamping jaws on an axial bearing with an adjustable clamp setting.
- Wire basket with caps.
- With protective glass cover.
- Supplied with European plugs.
- Delivery without bulbs.

ENTSPRICHT
ACCORDING TO
2005/32/EG

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Verpackung Packaging	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Leistung Output	Fassung Fittings	Energieeffizienzklasse Energy efficiency class
1 17611 0	091553	6		5 m	H05VV-F 2x0,75	60 W	E 27	
Empfohlenes Leuchtmittel / Recommended lamp:								
1 17739 0	249725	1	Karton / Sales Box			18 W \triangle ca. 90 Watt, EU Qual. Lamp 18 W \triangle approx. 90 Watt, EU Qual. Lamp	E 27	A

Design geschützt. / Design protected.

Mobile Leuchten / Site Lighting



ENTSPRICHT
ACCORDING TO
2005/32/EG

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Verpackung Packaging	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Leistung Output	Fassung Fittings	Energieeffizienzklasse Energy efficiency class
1 17659 0	4007123...	10		5 m	H05VV-F 2x0,75	60 W	E 27	
Empfohlenes Leuchtmittel / Recommended lamp:								
1 17739 0	249725	1	Karton / Sales Box			18 W Δ ca. 90 Watt, EU Qual. Lamp 18 W Δ approx. 90 Watt, EU Qual. Lamp	E 27	A

Reflektor-Leuchte

- Praktische Handleuchte mit stabilem Blendschutz aus glanzverzinktem Stahlblech.
- Mit Wärmeschutzbügel und großem Stahlhaken.
- Ergonomisch geformter Handgriff.
- Mit Schalter im Griffstück.
- Mit drehbarer Klammer.
- Lieferung ohne Leuchtmittel.

Reflector lamp

- Practical hand-held lamp with anti-glare shield, made of gloss galvanised sheet steel.
- With glearguard and large steel hook.
- Ergonomically designed handle.
- With ON/OFF switch in the handle.
- With rotating clamp
- Delivery without bulbs.



MADE IN
GERMANY



KFZ-Werkstattleuchte SGF 36 IP 54

Staub- und spritzwassergeschützt, IP 54.

Die Profi-Leuchte für anspruchsvolle Beleuchtung am Arbeitsplatz.

- Ideal für Inspektion, Reparatur und sonstige Arbeiten an und in Fahrzeugen. Ohne Beschädigung der Oberfläche, ohne Behinderung bei der Arbeit.
- Die Schnellspannvorrichtung ist bestens geeignet z.B. zur Befestigung an der Motorhaube, unter dem Fahrzeugdach oder an der Kofferraumabdeckung eines Fahrzeugs. Spannbereich von ca. 115 - 180 cm.
- Die Werkstattleuchte SGF 36 kann auch von der Schnellspannvorrichtung getrennt benutzt werden.
- Stabiles, dickes, schlag- und bruchfestes, hochtransparentes Schutzrohr aus Polycarbonat mit Blendschutz.
- Helles, ruhiges und flackerfreies Licht zur Schonung der Augen.
- Besonders stoßdämpfender, handlicher Gummigriff mit Sechskant-Wulst.
- Elektronisches Vorschaltgerät im Griff.
- Mit Schalter im Griffstück.
- Auswechselbare Leuchtstofflampe.

Car workshop light SGF 36 IP 54

Perfect illumination. Dust-protected and protected against splashing water, IP 54.

- Ideal for inspecting, repairing and other jobs on and around your car. Does not damage the paintwork and does not get in your way.
- The professional quick clamping lamp set can be easily fitted to vehicles. Clamping range approx. 115 - 180 cm.
- The special lamp holder is easy to clamp and can be attached without screws.
- Shock-resistant sheath tube made of polycarbonate.
- High-power lamp with particularly bright, flicker-free light.
- Shock-resistant ergonomically designed hexagonal handle, prevents rolling away.
- Electronic ballast in the handle.
- With ON/OFF switch in the handle.
- Replaceable fluorescent bulb.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Leistung Output	Fassung Fittings	Länge ca. Length appr.
1 17949 0	108510	1	5 m	H07RN-F 2x1,0	36 W	G 13	151,5 cm

Wir empfehlen unsere Qualitätsleuchtmittel auf Seite 169. / We highly recommend our quality lights on page 169.
Design geschützt. / Design protected.

Mobile Leuchten / Site Lighting



LED Handlampe IP 54

Lichtstark, robust, stoßfest, wasserfest.

- Universell einsetzbar.
- Bestens geeignet in der Werkstatt, bei Hobbyarbeiten usw.
- Problemlos auch im Minus-Temperaturbereich zu benutzen.
- Handlicher, sechseckiger massiver Griff und Kopfstück verhindern wegrollen.
- Geschützter Ein/Aus-Schalter im Griff. Kopfstück mit drehbarem, stabilem Haken.
- Austausch des Leuchtmittels nicht erforderlich.
- Mit ca. 100.000 Stunden extrem lange Lebensdauer der LEDs.
- Hohe Lichtausbeute.
- Extrem geringer Stromverbrauch ca. 5 W bei 60 LEDs.
- Hochflexible Gummianschlussleitung mit spritzwassergeschütztem Konturenstecker.
- Im Vollblister.

LED Work Lamp IP 54

Extra bright, robust and protected against splashing water.

- For universal use.
- Most suited for use in the workshop, industry, with hobbies etc.
- Functions without any problems even in minus temperature.
- Handy, large hexagonal handle and main body prevents rolling away.
- Protected ON/OFF switch in handle. Rotating, sturdy hook fitted to end.
- Bulb replacement is not necessary.
- Extra-bright LEDs giving up to 100.000 hours of light.
- Intense light output.
- Extremely low current usage, approximately 5 W from 60 LEDs.
- Oil-resistant rubber-neoprene cable, highly flexible up to -35°C.
- Blister.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	LEDs	Länge ca. Length appr.
1 17532 0	166107	1	5 m	H07RN-F 2x1,0	60	43 cm



Werkstatt-Profi-Stableuchte IP 44

Werkstattgerecht, robust, spritzwassergeschützt, IP 44.

- Handlicher, sechseckiger massiver Griff und Kopfstück. Rollt nicht ungewollt weg.
- Griff mit integriertem, geschütztem Ein-/Aus-Schalter.
- Großer, drehbarer Haken.
- Bestückt mit einer handelsüblichen Energiesparröhre.
- Leuchtmittel problemlos austauschbar.
- Im Vollblister.

Heavy-duty inspection lamp for workshop and industry IP 44

Suitable for workshops, robust, splash-water protected, IP 44.

- With a hexagonal handle to prevent rolling away.
- Handle with on/off switch.
- With large rotating hanging hook.
- Fitted with a standard energy-saving bulb.
- Easily replaceable bulb.
- Blister.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Leistung Output	Fassung Fittings	Länge ca. Length appr.
1 17718 0	112159	10	5 m	H05RN-F 2x1,0	11 W	G 23	48 cm

Wir empfehlen unsere Qualitätsleuchtmittel auf Seite 169. / We highly recommend our quality lights on page 169.

Mobile Leuchten / Site Lighting



Stableuchte

- Hochtransparentes schlagfestes Schutzrohr.
- Ergonomisch geformter Handgriff.
- Mit elektronischem Vorschaltgerät im Griff.
- Mit 6-Kant-Wulst gegen Wegrollen.
- Großer, drehbarer Haken.
- Anschlussleitung mit Eurostecker.
- Extrem niedriger Stromverbrauch.
- Je nach Ausführung mit oder ohne Schalter.

Inspection Lamps

- Robust and impact-resistant.
- Ergonomically designed handle.
- With electronic ballast in the handle.
- Hexagonal handle, prevents rolling away.
- With large rotating hanging hook.
- Supplied with European plugs.
- Extremely low current consumption.
- With or without ON/OFF switch.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Leistung Output	Länge ca. Length appr.	Stecker Plug	Schalter Switch
1 17710 0	004324	10	5 m	H05VV-F 2x0,75	8 W	50 cm	Euro-Stecker / Euro-plug	
1 17713 0	081202	10	5 m	H05VV-F 2x0,75	8 W	54 cm	Euro-Stecker / Euro-plug	X



Auto-Stableuchte

- Schlag- und bruchfestes Schutzrohr mit Blendschutz.
- Mit elektronischem Vorschaltgerät im Griff.
- Mit 6-Kant-Wulst gegen Wegrollen.
- Großer, drehbarer Haken.
- Extrem niedriger Stromverbrauch.
- Mit Anschluss am Zigaretten-Anzünder im Auto.

Car Inspection Lamp

- Robust and impact-resistant.
- With electronic ballast in the handle.
- Hexagonal handle, prevents rolling away.
- With large rotating hanging hook.
- Extremely low current consumption.
- With plug for cigarette lighters.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Leistung Output	Länge ca. Length appr.
1 17706 0	002009	10	5 m	H03VV H2-F 2x0,75	8 W	50 cm

Akku Handleuchten / Rechargeable Hand Lamps



**NEU
NEW**

36 + 1 LED Akku Arbeitsleuchte AHL 361 IP 54 Staub- und spritzwassergeschützt, IP 54.

- 2 Schaltstufen: Große Leuchtfläche mit 36 superhellen LEDs und Spezial Linsenoptik, zusätzlich eine einzelne Power-LED im Leuchtenkopf für extra lange Lebensdauer.
- Integrierter NI-MH Akku. Ladegerät und Ladestation inklusive.
- Ladegerät: 100 - 240 V AC, 50-60 Hz.
- Bis zu 4 Std. Betriebsdauer mit voll geladenem Akku für große Leuchtfläche, bis zu 12 Std. für einzelne Power-LED im Leuchtenkopf.
- Stoßsicheres Gehäuse mit gummierter Oberfläche.
- 360° drehbarer, einklappbarer Haken und Magnet für optimale Befestigung.
- Ein/Aus Drucktaster.

36 + 1 LED Battery Work Lamp AHL 361 IP 54 Dust & Splash proof IP 54.

- 2 step operation: Large light emitting surface with 36 extra-bright LEDs and special optics, additionally a single Power LED in the lamp head for extra-long operation.
- Integrated rechargeable NiMH battery. Charger and charging station included.
- Charge capacity: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz.
- With a fully charged battery up to 4 hours operation with the large light, up to 12 hours with the single lamp head Power-LED.
- Shockproof casing with rubberised surface.
- 360° swivelled, retractable hanging hook and magnetised base for optimal attachment.
- ON/OFF switch.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging	LEDs	Lichtstrom Luminous flux	Abmessungen Measurements
1 17537 0	563630	1	Karton / Sales Box	36 + 1	36 LED: ca. 90 lm, 1 LED: ca. 24 lm 36 LED: appr. 90 lm, 1 LED: appr. 24 lm	26 x 6 x 4,5 cm

Voraussichtlich lieferbar ab Mai 2010 / Available as from May 2010



www.shutterstock.com

Akku Handleuchten / Rechargeable Hand Lamps



**NEU
NEW**

LED Akku-Handleuchte DL 30 mit Dynamo

- Jederzeit Licht auch ohne Batterie.
- Laden des Akkus mit integriertem Dynamo möglich.
- 30 lichtstarke LEDs, umschaltbar auf 6 oder 30 LEDs.
- 360° verstellbarer Haken und Magnet.
- Inklusive 230 V und 12 V Ladegerät für Zigarettenanzünder im Auto.
- Ein/Aus Schalter.

30 LED Battery DL 30 - Portable lamp with dynamo

- Light at all times, also without battery.
- Option to charge the battery with integrated dynamo.
- 30 light intensity LED's, reversible to 6 or 30 LEDs.
- 360° adjustable hook and magnet.
- Incl. 230 V and 12V charger for car cigarette lighter.
- ON/OFF switch.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging	LEDs	Lichtstrom Luminous flux	Abmessungen Measurements
1 17857 0	249923	1	Blister	30	30 LED: ca./approx. 28 lm 6 LED: ca./approx. 6 lm	30 x 6 x 4 cm



28 LED Akku-Handleuchte

Kompakt, handlich, ohne Kabel.

- 28 superhelle LEDs mit Spezial Linsenoptik.
- Leuchtkraft entspricht einer ca. 40 Watt Glühbirne.
- 4-5 Std. Betriebsdauer bei voller Akkuladung.
- Kein Austausch des Leuchtmittels erforderlich.
- NiMH Akku und Netzteil inklusive.
- Gummierte Oberfläche.
- 360° drehbarer Haken und Magnet für optimale Befestigung.
- Ein/Aus Schalter.

28 LED rechargeable hand lamp

Compact, handy, without cable.

- 28 extra-bright LEDs with special optics.
- Equivalent to approx. 40 W incandescent bulb.
- Approx. 4-5 hours constant use when fully charged.
- No need to change bulb.
- NiMH rechargeable battery and power supply included.
- Rubber-clad housing.
- 360° hanging hook and magnet facility.
- ON/OFF switch.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging	LEDs	Lichtstrom Luminous flux	Abmessungen Measurements
1 17534 0	188970	1	Blister	28	ca. 52 lm / approx. 52 lm	25 x 6 x 5 cm



Mobile Leuchten / Site Lighting



Stromstation + Licht

Beleuchtung und Stromversorgung in einem Gerät. Die perfekte Lösung für den Einsatz im Haus, beim Heimwerken oder beim Camping.

- Leuchte mit 4 Steckdosen mit Kinderschutz beliebig im Raster bis 360° drehbar, dadurch bequemer Anschluss der elektrischen Geräte und optimale Einstellung des Lichtes.
- Bruchfeste, hochtransparente Schutzhaube für das Leuchtmittel.
- Stabiles, lackiertes Metallgestell für sicheren Stand in jeder Lage.
- Anschlussleitung mit Schutzkontakt-Stecker.
- Lieferung ohne Leuchtmittel.

Powerstation + Light

Light and power supply in one. A perfect appliance for your home, diy, workshop or camping.

- This mobile lamp with 4 socket outlets can be rotated and clamped to any required position. This enables an easy connection of electric appliances and an optimal adjustment of the light.
- A breakproof, transparent cover provides optimal light transmission.
- Fitted to a stable, varnished metallic frame for safe standing in any position.
- Connecting cable with earthed plug.
- Delivery without bulbs.



**ENTSPRICHT
ACCORDING TO
2005/32/EG**

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Leistung Output	Fassung Fittings	Energieeffizienzklasse Energy efficiency class
1 17430 0	109371	1		3 m	H05VV-F 3G1,5	60 W	E 27	
Empfohlenes Leuchtmittel / Recommended lamp:							Design geschützt. / Design protected.	
1 17166 0	249695	1	Karton / Sales Box			23 W \triangle 110 Watt, EU Qual. Lamp	E 27	A

Mobile Strahler / Portable Halogen Lights



Halogenstrahler Brobusta® HIF 1000 IP 54

Für den Einsatz im Freien bestens geeignet, IP 54.

- Absolute Spitzenqualität.
- Der perfekte, lichtstarke Halogenstrahler für den gewerblichen Einsatz.
- Der Halogenstrahler ist stufenlos schwenkbar und in jeder Stellung fest zu arretieren.
- Mit stabilem Schutzgitter.
- Extrem standsicheres Stahlrohrgestell, pulverbeschichtet.
- Ergonomisch geformter Tragegriff.
- Inklusive stoßfestem Leuchtmittel 1000 Watt.

Halogen Light Brobusta® HIF 1000 IP 54

Heavy duty universal lamp for building sites or industry.

- Absolute highest quality.
- The top quality lamp for extremely bright light.
- Halogen can be tilted and clamped at any desired angle.
- With protective grill.
- Maximum stand stability. Powder-coated.
- With a universal handle for both carrying and hanging.
- Includes a heavy-duty bulb 1000 W.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Leistung Output	Fassung Fittings
1 17110 0	009336	1	5 m	H07RN-F 3G1,0	1000 W	R 7s

Wir empfehlen unsere Qualitätsleuchtmittel auf Seite 171. / We highly recommend our quality lights on page 171.



Halogenstrahler Brobusta® HIF 500 IP 54

Für den ständigen Einsatz im Freien, IP 54.

- Qualität für höchste Ansprüche. Bestens geeignet für den gewerblichen Einsatz.
- Lichtstark, sicher, sehr gut zu handhaben.
- Mit stabilem Schutzgitter gegen gefährliche Berührung und Schutz gegen Glasbruch.
- Großes Gehäuse für bessere Wärmeableitung, dadurch entscheidend längere Lebensdauer des Leuchtmittels.
- Sehr stabiles, standsicheres Gestell, oberflächenbeschichtet.
- Mit speziellem Tragegriff, fest mit dem Strahler verbunden, der Griff kann nicht angestrahlt und dadurch aufgeheizt werden.
- Leuchtmittelwechsel ohne Werkzeug möglich.
- Inklusive Halogen-Lampe.

Halogen Light Brobusta® HIF 500 IP 54

For constant use outdoors, IP 54.

- Guaranteed top quality, for universal outdoor use and on sites.
- Bright, safe and easy to handle.
- With a stable protective lattice and a heat-resistant safety glass.
- Large housing for better heat dissipation, leading to an increase in the life of the bulb.
- Solid, powder-coated shock-resistant stand.
- Light comes with a special carrying handle, which does not come in contact with the light and, as such, does not become hot.
- Bulbs can be changed without using tools.
- Halogen bulb included.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Leistung Output	Fassung Fittings	Energieeffizienzklasse Energy efficiency class
1 17160 0	249534	1	5 m	H07RN-F 3G1,0	400 W Δ 500 Watt, EU Qual. Lamp	R 7s	C

Wir empfehlen unsere Qualitätsleuchtmittel auf Seite 171. / We highly recommend our quality lights on page 171.
Design Patent. / Design Patent.

Mobile Strahler / Portable Halogen Lights



Mobiler Halogen-Doppelstrahler H 500 DUO IP 44

Ideal für Innen- und Außenbereich, IP 44.

- Geeignet zur Befestigung auf einem Stativ.
- Aluminium-Druckgussgehäuse, oberflächenbeschichtet, Farbe Silber.
- Strahler einzeln schaltbar.
- Beide Strahler schwenk- und drehbar. Mühelose Arretierung.
- Stabiles Stahlrohrgestell mit Tragegriff.
- Inklusive 2 Halogen-Lampen.
- Extra langes Kabel.
- Ideal für Bau-Teleskop-Stativ ST 300.

Halogen Light H 500 DUO IP 44

Ideal for indoors and outdoors, IP 44.

- Suitable for mounting on a tripod.
- Housing made of aluminium pressure casting.
- Lamps can be switched on/off individually.
- Both lamps can be swivelled vertically and horizontally. Effortless locking mechanism.
- Strong, galvanised tubular steel frame with carrying handle.
- With 2 halogen bulbs.
- Extra long cable.
- Ideal for use on site tripod ST 300.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Leistung Output	Fassung Fittings	Energieeffizienzklasse Energy efficiency class
1 17074 0	249541	1	5 m	H05RN-F 3G1,0	2 x 400 W Δ 2 x 500 Watt, EU Qual. Lamp	R 7s	C

Wir empfehlen unsere Qualitätsleuchtmittel auf Seite 171. / We highly recommend our quality lights on page 171.



Mobile Strahler / Portable Halogen Lights



Halogenstrahler H 500 IP 44

Ideal für Innen- und Außenbereich, IP 44.

- Aluminium-Druckgussgehäuse, oberflächenbeschichtet, Farbe Silber.
- Verchromtes Schutzgitter.
- Schutzscheibe aus vorgespanntem Sicherheitsglas.
- Der Halogenstrahler ist stufenlos schwenkbar und in jeder Stellung fest zu arretieren.
- Standfestes Stahlrohrgestell mit ergonomisch geformtem Tragegriff.
- Im farbigen Display-Karton.
- Inklusive Halogen-Lampe.

Halogen Light H 500 IP 44

Ideal for indoors and outdoors, IP 44.

- Housing made of aluminium pressure casting.
- Solid metal protection grill.
- Protective lens made from strengthened safety glass.
- Halogen can be tilted and clamped at any desired angle.
- Stable, shock-absorbing steel-tube frame with ergonomic carrying handle.
- In colourful display-packaging.
- Halogen bulb included.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Paletteneinheit QTY pallet	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Leistung Output	Fassung Fittings	Energieeffizienzklasse Energy efficiency class
1 17137 0	249596	1	60	5 m	H05RN-F 3G1,0	400 W Δ 500 Watt, EU Qual. Lamp	R 7s	C

Wir empfehlen unsere Qualitätsleuchtmittel auf Seite 171. / We highly recommend our quality lights on page 171.



Halogenstrahler H 500 IP 44

Ideal für Innen- und Außenbereich, IP 44.

- Der Halogenstrahler ist stufenlos schwenkbar und in jeder Stellung fest zu arretieren.
- Verchromtes Schutzgitter.
- Schutzscheibe aus Sicherheitsglas.
- Stabiles, stoßdämpfendes Stahlrohrgestell mit Schaumstoffgriff.
- Anschlussleitung mit Schutzkontakt-Stecker.
- Im farbigen Display-Karton.
- Inklusive Leuchtmittel.

Halogen Light H 500 IP 44

Ideal for indoors and outdoors, IP 44.

- Halogen can be tilted and clamped at any desired angle.
- Solid metal protection grill.
- Safety glass.
- With robust steel-tube frame and a foam carrying handle.
- Connecting cable with earthed plug.
- In colourful display-packaging.
- With bulb.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Paletteneinheit QTY pallet	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Leistung Output	Fassung Fittings	Energieeffizienzklasse Energy efficiency class
1 17148 0	249558	1	60	1,5 m	H05RN-F 3G1,0	400 W Δ 500 Watt, EU Qual. Lamp	R 7s	C

Wir empfehlen unsere Qualitätsleuchtmittel auf Seite 171. / We highly recommend our quality lights on page 171.

Stationäre Strahler / Wall-mounted Halogens



Hochleistungsscheinwerfer HDL 400 IP 55

Für den ständigen Einsatz im Freien, IP 55.

- Ergibt mit ca. 31.000 Lumen eine wesentlich höhere Lichtleistung als herkömmliche 1.000-Watt-Halogenstrahler.
- Die energiesparende, anspruchsvolle Außenbeleuchtung z.B. für Gebäudebestrahlung, Hallenbeleuchtung, Sportanlagen, Hafenanlagen, Parkanlagen, Ausstellungen, Kirchen.
- Robuste und kompakte Ausführung.
- Hochglänzender Reflektor.
- Temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas.
- Vorschalt- und Zündgerät integriert.
- Inklusive Halogen-Metaldampflampe.

High Performance Floodlight HDL 400 IP 55

For constant use outdoors, IP 55.

- Brighter than a regular 1000 W halogen floodlight.
- Outdoor light with low energy consumption, e.g. suitable for buildings, halls, sports ground, parks, fairs, churches, etc.
- Robust and compact light.
- Extremely shiny reflector.
- Safety glass resistant to temperature change.
- With electronic ballast.
- Includes halogen vapour bulb.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Leistung Output	Fassung Fittings	Farbe Colour
1 17027 0	043323	1	400 W	E 40	Silber / Silver



Halogenstrahler 1000 IP 54 mit Anschlussleitung

Für die Montage im Innen- und Außenbereich, IP 54.

- Gehäuse und Rahmen aus Aluminium-Druckguss, oberflächenbeschichtet.
- Optimale Lichtverteilung durch Alu-Reflektor.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Mit verchromtem Schutzgitter.
- Anschlussleitung mit spritzwassergeschütztem Stecker.
- Breite 345 mm, Höhe 250 mm, Tiefe 240 mm.
- Lieferung ohne Leuchtmittel.

Halogen Light 1000 IP 54 with connecting cable

For installation indoors and outdoors, IP 54.

- Housing and frame made of aluminium pressure casting with coated surface.
- Optimal diffusion by means of an aluminium reflector.
- With safety glass.
- With chrome-plated, protective grill.
- Connecting cable with a splash-water protected plug.
- Width 345 mm, Height 250 mm, Length 240 mm.
- Delivery without bulbs.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Leistung Output	Fassung Fittings	Farbe Colour
1 17056 0	057771	1	5 m	H07RN-F 3G1,0	1000 W	R 7s	Schwarz / Black

Wir empfehlen unsere Qualitätsleuchtmittel auf Seite 171. / We highly recommend our quality lights on page 171.

Stationäre Strahler / Wall-mounted Halogens



Halogenstrahler 1000 IP 54

Für die Montage im Innen- und Außenbereich, IP 54.

- Gehäuse und Rahmen aus Aluminium-Druckguss, oberflächenbeschichtet.
- Optimale Lichtverteilung durch Alu-Reflektor.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Breite 345 mm, Höhe 250 mm, Tiefe 240 mm.
- Lieferung ohne Leuchtmittel.

Halogen Floodlight 1000 IP 54

For installation indoors and outdoors, IP 54.

- Housing and frame made of aluminium pressure casting with coated surface.
- Optimal diffusion by means of an aluminium reflector.
- With safety glass.
- Width 345 mm, Height 250 mm, Length 240 mm.
- Delivery without bulbs.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Leistung Output	Fassung Fittings	Farbe Colour
1 17010 0	005949	1	1000 W	R 7s	Schwarz / Black

Wir empfehlen unsere Qualitätsleuchtmittel auf Seite 171. / We highly recommend our quality lights on page 171.



Halogenstrahler H 500 IP 44 mit Anschlussleitung

Für die Montage im Innen- und Außenbereich, IP 44.

- Gehäuse und Rahmen aus Aluminium-Druckguss, oberflächenbeschichtet.
- Optimale Lichtverteilung durch Alu-Reflektor.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Mit verchromtem Schutzgitter.
- Anschlussleitung mit Schutzkontakt-Stecker.
- Breite 190 mm, Höhe 160 mm, Tiefe 150 mm.
- Inklusive Halogen-Lampe.

Halogen light H 500 IP 44 with connecting cable

For installation indoors and outdoors, IP 44.

- Housing and frame made of aluminium pressure casting with coated surface.
- Optimal diffusion by means of an aluminium reflector.
- With safety glass.
- With chrome-plated, protective grill.
- Connecting cable with earthed plug.
- Width 190 mm, Height 160 mm, Length 150 mm.
- Halogen bulb included.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Leistung Output	Fassung Fittings	Farbe Colour	Energieeffizienzklasse Energy efficiency class
1 17136 0	249510	1	5 m	H05RN-F 3G1,0	400 W \triangle 500 Watt, EU Qual. Lamp	R 7s	Schwarz / Black	C

Wir empfehlen unsere Qualitätsleuchtmittel auf Seite 171. / We highly recommend our quality lights on page 171.

Stationäre Strahler / Wall-mounted Halogens



Halogenstrahler H 500 IP 44

Für die Montage im Innen- und Außenbereich, IP 44.

- Gehäuse und Rahmen aus Aluminium-Druckguss, oberflächenbeschichtet.
- Optimale Lichtverteilung durch Alu-Reflektor.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Breite 190 mm, Höhe 160 mm, Tiefe 150 mm.
- Inklusive Halogen-Lampe.

Halogen Light H 500 IP 44

For installation indoors and outdoors, IP 44.

- Housing and frame made of aluminium pressure casting with coated surface.
- Optimal diffusion by means of an aluminium reflector.
- With safety glass.
- Width 190 mm, Height 160 mm, Length 150 mm.
- Halogen bulb included.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Leistung Output	Fassung Fittings	Farbe Colour	Energieeffizienzklasse Energy efficiency class
1 17138 0	249503	1	400 W \triangle 500 Watt, EU Qual. Lamp	R 7s	Schwarz / Black	C
1 17121 0	249497	1	400 W \triangle 500 Watt, EU Qual. Lamp	R 7s	Weiß / White	C

Wir empfehlen unsere Qualitätsleuchtmittel auf Seite 171. / We highly recommend our quality lights on page 171.



Halogenstrahler H 150 IP 44

Für die Montage im Innen- und Außenbereich, IP 44.

- Gehäuse und Rahmen aus Aluminium-Druckguss, oberflächenbeschichtet.
- Optimale Lichtverteilung durch Alu-Reflektor.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Inklusive Halogen-Lampe.

Halogen Light H 150 IP 44

For installation indoors and outdoors, IP 44.

- Housing and frame made of aluminium pressure casting with coated surface.
- Optimal diffusion by means of an aluminium reflector.
- With safety glass.
- Halogen bulb included.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Leistung Output	Fassung Fittings	Farbe Colour	Energieeffizienzklasse Energy efficiency class
1 17124 0	249480	1	120 W \triangle 150 Watt, EU Qual. Lamp	R 7s	Schwarz / Black	C
1 17225 0	249473	1	120 W \triangle 150 Watt, EU Qual. Lamp	R 7s	Weiß / White	C

Wir empfehlen unsere Qualitätsleuchtmittel auf Seite 171. / We highly recommend our quality lights on page 171.

Stationäre Strahler / Wall-mounted Halogens



Halogenstrahler H 500 IP 44 mit Infrarot-Bewegungsmelder

Für die Montage im Innen- und Außenbereich, IP 44.

- Ideal zur automatischen Ausleuchtung von Hauseingängen, Garagen, Gehwegen usw. sowie zur Abschreckung vor Einbruch und Diebstahl.
- Erfassungsbereich bis 12 Meter, Erfassungswinkel 180°.
- Einschaltdauer von ca. 15 Sekunden bis ca. 5 Minuten, regelbar.
- Mit Dämmerungsschalter und Empfindlichkeitsregler.
- Gehäuse und Rahmen aus Aluminium-Druckguss, oberflächenbeschichtet.
- Inklusive Halogen-Lampe.

Halogen Light H 500 IP 44 with infrared sensor

For installation indoors and outdoors, IP 44.

- The ideal light for buildings, entrances, gardens, sites, workshops and industry etc.
- Range of detection: up to 12 metres, angle 180°.
- Duty cycle adjustable between 15 sec. and 5 min.
- With ON/OFF switch for continuous light and standard sensor operation.
- Housing and frame made of aluminium pressure casting with coated surface.
- Halogen bulb included.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Leistung Output	Fassung Fittings	Farbe Colour	Energieeffizienzklasse Energy efficiency class
1 17236 0	249466	1	400 W Δ 500 Watt, EU Qual. Lamp	R 7s	Schwarz / Black	C
1 17239 0	249329	1	400 W Δ 500 Watt, EU Qual. Lamp	R 7s	Weiß / White	C

Wir empfehlen unsere Qualitätsleuchtmittel auf Seite 171. / We highly recommend our quality lights on page 171.



Halogenstrahler H 150 IP 44 mit Infrarot-Bewegungsmelder

Für die Montage im Innen- und Außenbereich, IP 44.

- Ideal zur automatischen Ausleuchtung von Hauseingängen, Garagen, Gehwegen usw. sowie zur Abschreckung vor Einbruch und Diebstahl.
- Erfassungsbereich bis 12 Meter, Erfassungswinkel 180°.
- Einschaltdauer von 15 Sekunden bis 5 Minuten, regelbar.
- Mit Dämmerungsschalter und Empfindlichkeitsregler.
- Gehäuse und Rahmen aus Aluminium-Druckguss, oberflächenbeschichtet.
- Inklusive Halogen-Lampe.

Halogen Light H 150 IP 44 with infrared sensor

For installation indoors and outdoors, IP 44.

- The ideal light for buildings, entrances, gardens, sites, workshops and industry etc.
- Range of detection: up to 12 metres, angle 180°.
- The duty cycle is adjustable between 15 sec. and 5 min.
- With ON/OFF switch for continuous light and standard sensor operation.
- Housing and frame made of aluminium pressure casting with coated surface.
- Halogen bulb included.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Leistung Output	Fassung Fittings	Farbe Colour	Energieeffizienzklasse Energy efficiency class
1 17265 0	249565	1	120 W Δ 150 Watt, EU Qual. Lamp	R 7s	Schwarz / Black	C
1 17828 0	249572	1	120 W Δ 150 Watt, EU Qual. Lamp	R 7s	Weiß / White	C

Wir empfehlen unsere Qualitätsleuchtmittel auf Seite 171. / We highly recommend our quality lights on page 171.

Stativ-Strahler und Leuchten / Tripods, lights and lamps



Stativ Halogenstrahler ST 200 IP 44

Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- Universal-Stativ aus besonders stabilem kunststoffbeschichtetem Stahlrohr.
- Sehr stabile Ausführung, standfest, hohe Qualität.
- Höhenverstellbar von 0,7 m bis 2 m, mit Halogenleuchte bis 1,3 m.
- Handliche, zuverlässige Rohrspannmuttern.
- Halogenstrahler inkl. Leuchtmittel.
- Anschlussleitung mit Schutzkontakt-Stecker.
- Die maximal zulässige Gesamthöhe des Universal-Stativs ist in Verbindung mit Halogenstrahlern eingeschränkt.

Telescopic Tripod ST 200 IP 44

Practical and suitable for outside use, IP 44.

- The universal tripod made of powder-coated steel-tube.
- Very stable, high quality.
- Vertically adjustable from 0.7 m to 2 m. (1.3 m with halogen lamp)
- Handy, reliable retaining nuts.
- Halogen Floodlight with bulb.
- Connecting cable with earthed plug.
- Universal tripod for use with halogens, restricted maximum permissible height.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Kabellänge Cable length	Kabelbezeichnung Cable	Leistung Output	Fassung Fittings	Höhenverstellbar Height-adjustable	Energieeffizienzklasse Energy efficiency class
1 17075 0	249589	1	5 m	H05RN-F 3G1,0	400 W Δ 500 Watt, EU Qual. Lamp	R 7s	70 - 200 cm	C

Wir empfehlen unsere Qualitätsleuchtmittel auf Seite 171. / We highly recommend our quality lights on page 171.



Bau-Teleskop-Stativ Brobusta® ST 300

Inklusive Trägerteil zur Aufnahme von 2 Halogenstrahlern bis 500 W.

- Besonders standfestes, robustes Stativ.
- Kräftiges Stahlrohr, kunststoffbeschichtet.
- Drei extra lange, stabile Standrohre, je 95 cm für sicheren Stand.
- Stufenlos höhenverstellbar.
- Handliche, zuverlässige Rohrspannmuttern.

Site Tripod Brobusta® ST 300

Comes with diagonal bar, suitable to carry 2 halogens.

- Extra stable and robust Tripod.
- Tube made of light steel, galvanized and powder-coated.
- Extra long feet (95 cm) guarantees high stability.
- Adjustable at any height.
- Handy, reliable retaining nuts.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Höhenverstellbar Height-adjustable
1 17031 0	090433	1	120 - 300 cm

Stativ-Strahler und Leuchten / Tripods, lights and lamps



Bau-Teleskop Stativ BS 250

Aus stabilem Stahlprofil, galvanisch verzinkt, inkl. Trägerteil auch für große Bauleuchten.

- Schwere, standfeste und robuste Ausführung.
- Kräftige Standrohre, stufenlos höhenverstellbar bis max. 2,5 m.
- Zuverlässige Befestigung mit Sternschrauben.
- Ausklappbare, extrem stabile FüÙe aus 4-kant Stahlprofil, mit Bodenbefestigungsplatten.

Building Telescope Tripod BS 250

Made from robust steel section, zinc-plated, also incl. mounting member for large building lamps.

- Heavy-duty, stable and robust design.
- Sturdy stand tubes, continuous height adjustment up to a max. 2.5 m.
- Solid attachment with anchor screws.
- Hinged, extremely stable feet made from square steel section, with ground mounting plates.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Tragfähigkeit Loading capacity	Höhenverstellbar Height-adjustable
1 17061 0	190614	1	7 kg	max. 2,5 m

Stationäre Leuchten / Wall-mounted Lamps



Rundleuchte Color IP 44

Ideal für Innen- und Außenbereich, IP 44.

- Decken- und Wandmontage möglich.
- Abdeckungen aus Kristallglas, innenprismatisch strukturiert.
- Stabiles Gehäuse mit Schutzkorb aus hochwertigem, farbigem Kunststoff.
- Lieferung ohne Leuchtmittel.

Coloured Round Lamp IP 44

Ideal for indoors and outdoors, IP 44.

- Suitable for mounting on either walls or ceilings.
- Cover: Crystal-clear glass with inner prismatic structure.
- Solid housing made of plastic.
- Delivery without bulbs.

ENTSPRICHT
ACCORDING TO
2005/32/EG



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging	Leistung Output	Fassung Fittings	Energieeffizienzklasse Energy efficiency class	Farbe Colour	Abmessungen Measurements
1 27070 0	031412	2		100 W	E 27		Schwarz / Black	Ø 220 mm, H 100 mm
1 27075 0	031443	2		100 W	E 27		Grau / Grey	Ø 220 mm, H 100 mm
1 27072 0	031429	2		100 W	E 27		Weiß / White	Ø 220 mm, H 100 mm

Empfohlenes Leuchtmittel / Recommended lamp:

1 17738 0	249701	1	Karton / Sales Box	11 W \triangle 55 Watt, EU Qual. Lamp	E 27	A		
-----------	--------	---	--------------------	---	------	---	--	--



Ovalleuchte Color IP 44

Ideal für Innen- und Außenbereich, IP 44.

- Decken- und Wandmontage möglich.
- Abdeckungen aus Kristallglas, innenprismatisch strukturiert.
- Stabiles Gehäuse mit Schutzkorb aus hochwertigem, farbigem Kunststoff.
- Lieferung ohne Leuchtmittel.

Coloured Bulk Head Light IP 44

Ideal for indoors and outdoors, IP 44.

- Suitable for mounting on either walls or ceilings.
- Cover: Crystal-clear glass with inner prismatic structure.
- Solid housing made of plastic.
- Delivery without bulbs.

ENTSPRICHT
ACCORDING TO
2005/32/EG



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging	Leistung Output	Fassung Fittings	Energieeffizienzklasse Energy efficiency class	Farbe Colour	Abmessungen L x B x H Measurements
1 27040 0	031368	4		60 W	E 27		Schwarz / Black	170 x 125 x 110 mm
1 27045 0	031399	4		60 W	E 27		Grau / Grey	170 x 125 x 110 mm
1 27042 0	031375	4		60 W	E 27		Weiß / White	170 x 125 x 110 mm

Empfohlenes Leuchtmittel / Recommended lamp:

1 17738 0	249701	1	Karton / Sales Box	11 W \triangle 55 Watt, EU Qual. Lamp	E 27	A		
-----------	--------	---	--------------------	---	------	---	--	--

Stationäre Leuchten / Wall-mounted Lamps



Ovalleuchte IP 44

Spritzwassergeschützt, IP 44.

- Kompakte Ovalleuchte für Garage, Keller, Werkstatt und Außenbereich.
- Abdeckungen aus Kristallglas, innenprismatisch strukturiert.
- Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff und Metalldrahtgitter.
- Lieferung ohne Leuchtmittel.

Bulk Head Light IP 44

Water-jet protected, IP 44.

- Compact lights for installation in garages, workshops, cellars and external environments.
- Cover: Crystal-clear glass with inner prismatic structure.
- Housing constructed out of solid synthetic material with galvanised protective grill cover.
- Delivery without bulbs.

ENTSPRICHT
ACCORDING TO
2005/32/EG



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging	Leistung Output	Fassung Fittings	Energieeffizienzklasse Energy efficiency class	Farbe Colour
1 27012 0	031344	4		60 W	E 27		Grau / Grey
1 27022 0	031351	2		100 W	E 27		Grau / Grey

Empfohlenes Leuchtmittel / Recommended lamp:

1 17738 0	249701	1	Karton / Sales Box	11 W \triangle 55 Watt, EU Qual. Lamp	E 27	A	
-----------	--------	---	--------------------	---	------	---	--



Renovierfassung E 27

- Fertig verdrahtet mit 2-poliger Lüsterklemme.
- Mit Dreilochscheibe zum Aufhängen.
- Anschlussleitung 15 cm.
- Für Glühlampen mit Sockel E 27.

Site Bulb Fitting E 27

- Ready wired with a 2-pin luster terminal.
- With a fastening plate with 3 holes.
- Connecting cable 15 cm.
- For bulbs with E 27 fitting.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Anzahl Pole Numbers of poles
1 17990 0	188963	25	2



Informationen zur EU-Verordnung Information to the new EU Regulation

Hintergrund der Regelung ist die sog. **Ökodesign-Richtlinie** der EU (EuP-Richtlinie 2005/32/EG), die eine verbesserte Energieeffizienz und allgemeine Umweltverträglichkeit von Elektrogeräten zum Ziel hat.

The background for the regulation is the so-called EU **Ecodesign directive** (EuP directive 2005/32/EU) that has the objective of improved energy efficiency and general environmental compatibility of electrical appliances.

Die Verordnung macht Vorgaben an die **Effizienz der Produkte**. In der Folge wird der größte Teil der herkömmlichen Glühlampen im Laufe der nächsten Jahre vom Markt weichen.

The regulation sets specifications for the **efficiency of the products**. Consequently, the larger part of the conventional bulbs will be removed from the market over the course of the next few years.

Vereinfacht lässt sich folgendes sagen:

Matte Lampen (dazu zählen auch Energiesparlampen) müssen seit September 2009 die Energieeffizienzklasse A haben, bei klaren Glühlampen ist ein stufenweiser Ausstieg vorgesehen.

In simple terms:

From September 2009, non clear lamps (also including energy-saving lamps) must be in the energy efficiency class A, for clear bulbs, a staged phasing out is scheduled.

Halogenstäbe müssen seit September 2009 der Energieeffizienzklasse C genügen. Herkömmliche Halogenstäbe werden ab diesem Zeitpunkt durch „energiesparende“ Halogenstäbe ersetzt, die bis zu 30% weniger Energie bei vergleichbarer Lichtleistung benötigen.

From September 2009, Halogen tubes must satisfy the energy efficiency class C. From this point in time, conventional Halogen tubes will be replaced by „energy-saving“ Halogen tubes that require up to 30% less energy by the comparable light output.

Einige Lampen sind von der Verordnung ausgenommen, z.B.:

- Lampen mit sehr geringem oder sehr hohem Lichtstrom (Lumen), d.h. <60 Lumen oder >12.000 Lumen (z.B. Halogenlampen mit 1000 W Leistung oder mehr)
- Lampen für „Spezialanwendungen“, wie z.B. die 200 W-Glühlampe in unserer Brobusta-Bauleuchte
- Leuchtstofflampen ohne eingebautes Vorschaltgerät


Some lamps are excluded from the regulation, e.g.:

- Lamps with very low or very high luminous flux (lumen), i.e. <60 lumen or >12.000 lumen (e.g. Halogen lamps with 1000 W output or more)
- Lamps for „Special uses“, such as, e.g. the 200 W bulbs in our Brobusta site lighting
- Fluorescent tubes without installed ballast

jeweils ab / respectively in September		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
 Glühlampen Bulbs	klar clear	15 W 25 W 40 W 60 W 75 W 100 W	15 W 25 W 40 W 60 W 75 W 100 W	15 W 25 W 40 W 60 W 75 W 100 W	Auslauf* aller klaren Glühlampen Ban of all clear incandescent light bulbs				
	matt non clear	Matte Lampen durch Energiesparlampen mit Energieeffizienzklasse A ersetzen Non-clear incandescent bulbs to be replaced by Compact Fluorescent lamps or LED lamps (Energy Efficiency Class A)							
	Energiesparlampen Energy-saving lamps	Alle Wattagen nur noch Energieeffizienzklasse A All Wattages, only energy efficiency class A							

■ Erlaubt / Permitted Achtung: Alle Wattagen sind inkativ. Der bestimmende Faktor ist der Lichtstrom (Lumen) / Attention: All Wattages are indicative. The determining factor is the luminous flux (lumen)
■ Auslauf / Discontinued *Auslauf: Lampen dürfen nicht mehr in den Verkehr gebracht werden. Alle Lagerbestände dürfen noch aufgebraucht werden. / *Discontinued: Lamps must no longer be brought into circulation. All stock may be depleted.

Stand 17.03.2009 (Quelle / Source: PHILIPS)

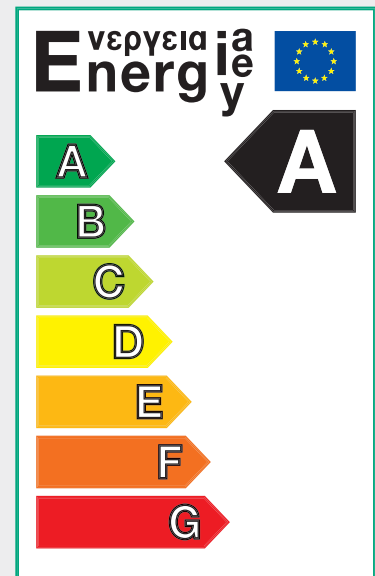

Multi-way-Extensions
Surge Protection
Power Distribution
Lighting
Home Security & Safety
Home, Workshop, DIY
Trestles and Ladders
Advertising medium

Leuchtmittel / Spare tubes and bulbs

Kompaktleuchtstofflampe



Energy-Saving bulbs

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Spannung Voltage	Leistung Output	Fassung Fittings	Ersatzleuchtmittel für Replacement bulb for
1 17748 0	171309	1	230 V	4 W		1 50723 0
1 17759 0	115181	1	230 V	11 W	G 23	1 17718 0
1 17747 0	018352	1	230 V	18 W	2 G 11	1 17946 0 1 17918 0
1 17750 0	018369	1	230 V	24 W	2 G 11	1 17947 0 1 17924 0
1 17751 0	018376	1	230 V	36 W	2 G 11	1 17936 0 1 17262 0 1 17261 0 1 17266 0
1 17766 0	210213	1	230 V	36 W	2 G 10	1 17260 0
1 17769 0	249855	1	230 V	55 W	2 G 11	1 17263 0

Jet-Light-Leuchtmittel



Jet-Light bulb

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Spannung Voltage	Leistung Output	Fassung Fittings	Ersatzleuchtmittel für Replacement bulb for
1 17765 0	210206	1	230 V	55 W	GR 10	1 17259 0
1 17764 0	210190	1	230 V	38 W	GR 10	1 17258 0
1 17761 0	142149	1	230 V	16 W	GR 8	1 17254 0

Leuchtstofflampe



Spare tube

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Spannung Voltage	Leistung Output	Fassung Fittings	Ersatzleuchtmittel für Replacement bulb for
1 17741 0	020607	1	230 V	8 W	G 5	1 17951 0 1 17910 0
1 17745 0	018406	1	230 V	36 W	G 13	1 17949 0

Steckdosenleisten,
Tischsteckdosen

Überspannungsschutz

Stromverteilung

Leuchten, Strahler
und Leuchtmittel

Haus- und
Sicherheitstechnik

Geräte für Werkstatt,
Haus und Garten

Arbeitsböcke und
Steigergeräte

Werbemittel

Leuchtmittel / Spare tubes and bulbs


Energiesparlampen

Qualitätsprodukt von europäischem Markenhersteller.


Energy-Saving Lamps

Quality product of European brand manufacturer.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging	Spannung Voltage	Leistung Output	Fassung Fittings	Energieeffizienzklasse Energy efficiency class
1 17738 0 	249701	1	Karton / Sales Box	230 V	11 W \triangle 55 Watt, EU Qual. Lamp	E 27	A
1 17740 0 	249718	1	Karton / Sales Box	230 V	15 W \triangle ca. 75 Watt, EU Qual. Lamp	E 27	A
1 17739 0 	249725	1	Karton / Sales Box	230 V	18 W \triangle ca. 90 Watt, EU Qual. Lamp	E 27	A
1 17166 0 	249695	1	Karton / Sales Box	230 V	23 W \triangle 110 Watt, EU Qual. Lamp	E 27	A

**Leistungsvergleich
Comparison of light output**

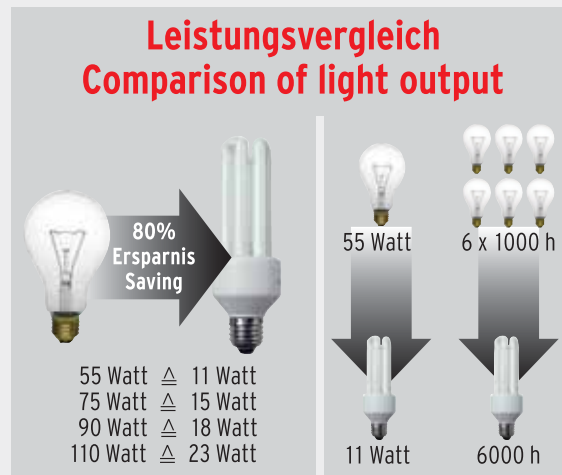

55 Watt \triangle 11 Watt
75 Watt \triangle 15 Watt
90 Watt \triangle 18 Watt
110 Watt \triangle 23 Watt

55 Watt	6 x 1000 h
11 Watt	6000 h

Glühlampe

Spare bulbs

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging	Spannung Voltage	Leistung Output	Fassung Fittings
1 17514 0 	093298	1	2 Stück im Blister / 2 pcs. in blister	230 V	7 W	E 14
1 17753 0 	021451	1	Karton / Sales Box	230 V	200 W	E 27

Leuchtmittel / Spare tubes and bulbs

**Halogen Glühlampen
nach neuer EU-Rahmenverordnung**
Qualitätsprodukt von PHILIPS.

**Halogen bulbs according
to EU-regulation**
Quality product from PHILIPS.



ENTSPRICHT
ACCORDING TO
2005/32/EG

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Verpackung Packaging	Spannung Voltage	Leistung Output	Fassung Fittings	Länge ca. Length appr.	Energieeffizienzklasse Energy efficiency class
1 17768 0	249671	10	Karton / Sales Box	230 V	105 W \triangle 150 Watt, EU Qual. Lamp	R 7s	78 mm	C
								
1 17734 0	250486	10	Karton / Sales Box	230 V	200 W \triangle 300 Watt, EU Qual. Lamp	R 7s	118 mm	C
								
1 17733 0	250455	10	Karton / Sales Box	230 V	350 W \triangle 500 Watt, EU Qual. Lamp	R 7s	118 mm	C
								
1 17768 0 001	250479	1	Blister	230 V	105 W \triangle 150 Watt, EU Qual. Lamp	R 7s	78 mm	C
								
1 17734 0 001	250493	1	Blister	230 V	200 W \triangle 300 Watt, EU Qual. Lamp	R 7s	118 mm	C
								
1 17733 0 001	250462	1	Blister	230 V	350 W \triangle 500 Watt, EU Qual. Lamp	R 7s	118 mm	C
								
1 17763 0	152728	10	Karton / Sales Box	230 V	1000 W	R 7s	189 mm	E
 Integrierte Sicherung Integrated Fuse								



Steckdosenleisten,
Tischsteckdosen

Überspannungsschutz

Stromverteilung

Leuchten, Strahler
und Leuchtmittel

Haus- und
Sicherheitstechnik

Geräte für Werkstatt,
Haus und Garten

Arbeitsböcke und
Steigergeräte

Werbemittel

Leuchtmittel / Spare tubes and bulbs

Halogen Glühlampen nach neuer
EU-Rahmenverordnung

Halogen bulbs according to
EU-regulation



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging	Spannung Voltage	Leistung Output	Fassung Fittings	Länge ca. Length appr.	Energieeffizienzklasse Energy efficiency class
1 17835 0	565290	10	Karton / Sales Box	230 V	120 W \triangle 150 Watt	R 7s	78 mm	C
1 17837 0	565313	10	Karton / Sales Box	230 V	230 W \triangle 300 Watt	R 7s	118 mm	C
1 17735 0	563128	10	Karton / Sales Box	230 V	400 W \triangle 500 Watt	R 7s	118 mm	C
1 17013 0	006861	10	Karton / Sales Box	230 V	1000 W	R 7s	189 mm	E
1 17020 0	020379	10	Karton / Sales Box	230 V	1500 W	R 7s	254 mm	E
1 17013 0 001	140169	10	1 Stück im Blister 1 pc. in blister	230 V	1000 W	R 7s	189 mm	E
1 17020 0 001	140176	10	1 Stück im Blister 1 pc. in blister	230 V	1500 W	R 7s	254 mm	E

Solar LED-Außenleuchten / Solar LED External Lamp



Solar LED-Strahler SOL 80 IP 44

Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- Solarleuchte mit Bewegungsmelder und separatem Solarmodul.
- Solarleuchte vertikal schwenkbar.
- Schwenkbarer Infrarot-Bewegungsmelder mit max. 180° Erfassungswinkel und max. 12 m Reichweite.
- Einschaltdauer regelbar bis max. ca. 1 Minute.
- Unabhängig vom Stromnetz zu betreiben.
- Ansprechhelligkeit über Dämmerungsschalter regelbar.
- Sensibilität einstellbar.
- 80 helle LEDs für großflächige Ausleuchtung.
- Inklusive Blei-Gel-Akku.
- Mit eingebautem Überladungs- und Tiefentladungsschutz.
- Leuchtdauer mit voll geladenem Akku ca. 60 Minuten.


Solar LED Light SOL 80 IP 44

Practical and suitable for outside use, IP 44.

- Solar lamp with motion detector and separate solar module.
- Pivoting solar lamp.
- Pivoting infrared motion detector with max. 180° detection angle and max. range 12 m.
- Switch-on time adjustable to a max. of approx. 1 minute.
- Can operate independent of the mains.
- Response intensity adjustable by a twilight switch.
- Sensitivity adjustable.
- 80 bright LEDs for illumination of large areas.
- Inclusive of lead-gel battery.
- With integrated over-charge and totaldischarge protection.
- Operating time of approx. 60 min. with fully loaded rechargeable battery.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging	LEDs	Lichtstrom Luminous flux	Kabellänge Cable length
1 17071 0	249824	1	Karton / Sales Box	80	ca. 180 lm / approx. 180 lm	4,75 m

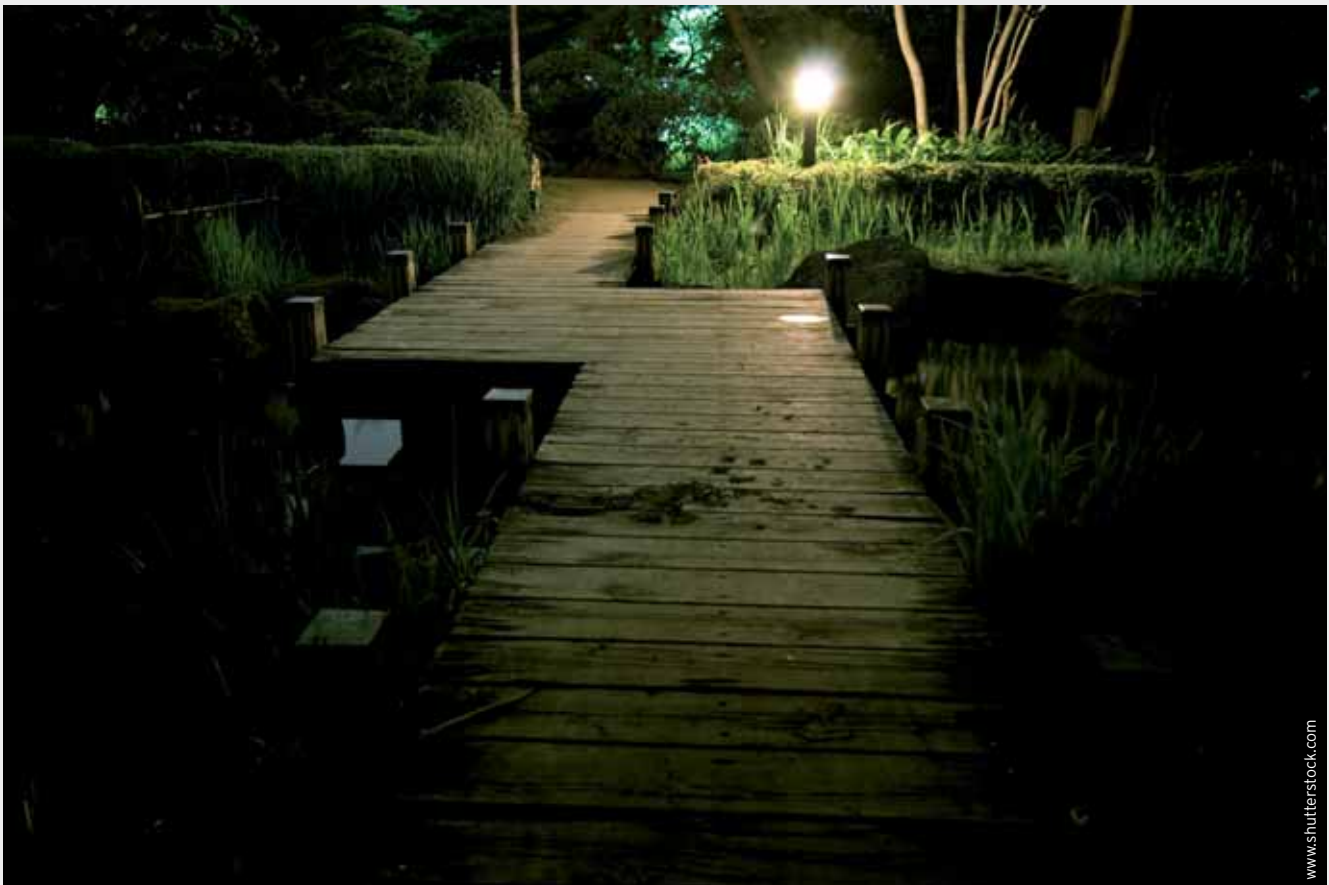

Solar LED-Außenleuchten / Solar LED External Lamp



Solar LED-Außenleuchte SOL 14 IP 44

Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- Solarleuchte mit Infrarot-Bewegungsmelder und separatem Solarmodul.
- Solarleuchte horizontal und vertikal schwenkbar.
- Schwenkbarer Bewegungsmelder mit max. 180° Erfassungswinkel und max. 10 m Reichweite.
- Einschaltdauer von ca. 10 Sekunden bis ca. 4 Minuten regelbar.
- Unabhängig vom Stromnetz zu betreiben.
- Ansprechhelligkeit über Dämmerungsschalter regelbar.
- Sensibilität einstellbar.
- 14 helle LEDs für gebündeltes Licht.
- Inklusive 3 NiMH Akkus.
- Leuchtdauer mit voll geladenem Akku ca. 100 - 120 Minuten.

Solar LED External Light SOL 14 IP 44

Practical and suitable for outside use, IP 44.

- Solar lamp with infrared motion detector and separate solar module.
- Horizontale and vertical pivoting solar lamp.
- Pivoting motion detector with max. detection angle 180° and max. range 10 m.
- Switch-on time adjustable from approx. 10 seconds up to approx. 4 minutes.
- Can operate independent of the mains.
- Response intensity adjustable by a twilight switch.
- Sensitivity adjustable.
- 14 bright LEDs for clustered light.
- Includes 3 NiMH rechargeable batteries.
- Operating time of approx. 100 - 120 minutes with fully loaded rechargeable battery.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging	LEDs	Lichtstrom Luminous flux	Kabellänge Cable length
1 17073 0	249886	1	Karton / Sales Box	14	ca. 50 lm / approx. 50 lm	3 m



Solar LED-Wandleuchte SOL 04 IP 44

Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- Kompakte Solarleuchte mit integriertem Solarmodul und Infrarot-Bewegungsmelder.
- Erfassungswinkel ca. 100°, Reichweite max. 7 m.
- Licht schaltet sich beim Betreten des Erfassungsbereichs automatisch für ca. 1 Minute ein.
- Unabhängig vom Stromnetz zu betreiben.
- Mit Dämmerungssensor.
- Alles in einem Gehäuse, kein Verkabeln nötig.
- 4 superhelle LEDs für gutes Orientierungslicht.
- Inklusive 3 NiMH Akkus.
- Leuchtdauer mit voll geladenem Akku ca. 80 - 90 Minuten.

Solar LED External Light SOL 04 IP 44

Practical and suitable for outside use, IP 44.

- Compact solar lamp with integrated solar module and infrared motion detector.
- Detection angle approx. 100°, max. range 7 m.
- Light switches itself on automatically for approx. 1 minute when the detection area is breached.
- Can operate independent of the mains.
- With twilight sensor.
- All in a housing, no connection by cable necessary.
- 4 super-bright LEDs, good light for orientation.
- Includes 3 NiMH rechargeable batteries.
- Operating time of approx. 80 - 90 minutes with fully loaded rechargeable battery.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging	LEDs	Lichtstrom Luminous flux
1 17072 0	249879	1	Karton / Sales Box	4	ca. 30 lm / approx. 30 lm

Beleuchtete Hausnummern / Illuminated House Numbers



Beleuchtete Hausnummer Solar Power SH 4000 E mit externem Solarpanel

Auch auf der Schattenseite des Hauses verwendbar. Externes Solarpanel wird auf der Sonnenseite montiert.

- Kein Stromanschluss erforderlich.
- Großes, spritzwassergeschütztes, externes Solar-Panel zum Laden des Akkus mit 10 m Anschlusskabel.
- Betrieb mit Solarstrom aus einem integrierten, leistungsfähigen Ni-MH Mignon Akku.
- Vier stromsparende LEDs für viele Stunden guter Erkennbarkeit der Hausnummer im Dunkeln.
- Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl.
- Große Leuchtfläche aus Glas für die Nummernanzeige.
- Im Lieferumfang enthalten: Je drei große Ziffern von 0-9 und ein Set Buchstaben von A-D, selbstklebend zum individuellen Aufkleben auf der Leuchtfläche.

Illuminated House Number Solar Power SH 4000 E with external solar panel

Can be used even on the shady side of the house. The external solar panel is placed on the sunny side.

- No power supply required.
- Large, splash-water protected, external solar panel for charging the battery pack, comes with 10 m of connecting cable.
- Operates on solar power delivered by an efficient, integral NiMH mignon battery.
- Four energy-saving LEDs giving countless hours of well lit visibility for the house number in the dark.
- Housing made of anti-corrosive stainless steel.
- Large illuminated area (glass) for the number display.
- Pack includes three of each number from 0-9 and a set of letters from A-D, all large and self-adhesive for sticking to the illuminated surface.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	LEDs	Abmessungen Measurements	Farbe Colour
1 17985 0	172689	1	4	230 x 220 x 65 mm + Ziffernhöhe 80 mm 230 x 220 x 65 mm + Height of characters 80 mm	Edelstahl / Stainless steel



Beleuchtete Hausnummer Solar Power SH 4000

Gut erkennbare, attraktive Hausnummer, hinterleuchtet. Vier lichtstarke LEDs beleuchten die Nummer bei Dunkelheit automatisch.

- Kein Stromanschluss erforderlich.
- Betrieb mit Solarstrom aus einem integrierten, leistungsfähigen NiMH Mignon Akku.
- Vier stromsparende LEDs für viele Stunden guter Erkennbarkeit der Hausnummer im Dunkeln.
- Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl.
- Großes, spritzwassergeschütztes Solar-Panel zum Aufladen des Akkus.
- Im Lieferumfang enthalten: Je drei große Ziffern von 0-9 und ein Set Buchstaben von A-D, selbstklebend zum individuellen Aufkleben auf der Leuchtfläche.

Solar Power SH 4000

Easily read backlit house number plate of attractive design. Four powerful LEDs illuminate the number automatically when it gets dark.

- No power supply required.
- Operates on solar power delivered by an efficient, integral NiMH mignon battery.
- Four energy-saving LEDs giving countless hours of well lit visibility for the house number in the dark.
- Housing made of anti-corrosive stainless steel.
- Large, waterproof solar panel charges the battery.
- Pack includes three of each number from 0-9 and a set of letters from A-D, all large and self-adhesive for sticking to the illuminated surface.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	LEDs	Abmessungen Measurements	Farbe Colour
1 17981 0	164592	1	4	230 x 220 x 65 mm + Ziffernhöhe 80 mm 230 x 220 x 65 mm + Height of characters 80 mm	Edelstahl / Stainless steel

Brennenstuhl Taschenlampen:

Verlässliche Leuchtkraft,
wenn's drauf
ankommt!

Brennenstuhl Torches:

Light Power,
when ever
you need it!



LED-Taschenlampen / LED-Torches



**NEU
NEW**

LuxPrimera LED 140

Extrem helle 3 Watt LED Taschenlampe mit hochwertiger Technologie. Handlich und dennoch kraftvoll auf Nah und Fern.

- Mit neuer extrem heller 3 Watt CREE Hochleistungs-LED.
- Sehr hohe Reichweite.
- 2 verschiedene Schaltstufen und Blinkfunktion.
- Formschönes, widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse mit Trageschleufe.
- ON/OFF Schalter mit Soft-Touch-Funktion im „American Style“ am Lampenende.
- Inklusive 3 Standard Batterien Typ AAA.
- Staubdicht und strahlwassergeschützt IP 65!

LuxPrimera LED 140

Ultra bright 3 Watt LED light with premium grade technology. Handy and powerful, for close-by and distance.

- With new extra bright 3 Watt CREE high performance LED.
- Very long range.
- 2 different settings and flashing function.
- Elegant, robust aluminium housing with wrist strap.
- ON/OFF switch with soft-touch-function in „American Style“ at the end.
- 3 standard batteries AAA type included.
- Dust-tight and protected against water-jets IP 65!



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging	LEDs	Lichtstrom Luminous flux	Batterie Typ Battery type	Länge ca. Length appr.	Durchmesser Diameter
1 17872 0	563616	1	Bliester	1 x 3 W	ca. 100 lm / approx. 100 lm	3 x AAA	14 cm	35 mm



**NEU
NEW**

LuxPrimera LED 120

Leistungsstarke 3 Watt Taschenlampe im kompakten Design.

- Mit leistungsstarker 3 Watt Power LED.
- Hohe Reichweite.
- 2 verschiedene Schaltstufen und Blinkfunktion.
- Formschönes, widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse mit Trageschleufe.
- ON/OFF Schalter mit Soft-Touch-Funktion im „American Style“ am Lampenende.
- Inklusive 3 Standard Batterien Typ AAA.
- Staubdicht und strahlwassergeschützt IP 65!

LuxPrimera LED 120

High-performance 3 Watt LED flashlight with compact design.

- With high-performance 3 Watt power LED.
- High range.
- 2 different settings and flashing function.
- Elegant, robust aluminium housing with wrist strap.
- ON/OFF switch with soft-touch-function in „American Style“ at the end.
- 3 standard batteries AAA type included.
- Dust-tight and protected against water-jets IP 65!



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging	LEDs	Lichtstrom Luminous flux	Batterie Typ Battery type	Länge ca. Length appr.	Durchmesser Diameter
1 17871 0	563609	1	Bliester	1 x 3 W	ca. 80 lm / approx. 80 lm	3 x AAA	12 cm	36 mm

LED-Taschenlampen / LED-Torches



**NEU
NEW**

LuxPrimera LED 145 Multicolor

Ausgestattet mit 1 Watt Power LED. Leuchtet wahlweise in weiß, rot oder grün.

- Mit leistungsstarker 1 Watt Power LED.
- 3 verschiedene Schaltstufen: weiß - rot - grün.
- ON/OFF Schalter mit Soft-Touch-Funktion.
- Formschönes, widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse mit Trageschleufe.
- Staubdicht und spritzwassergeschützt IP 64.
- Inklusive 3 Standard Batterien Typ AAA.

LuxPrimera LED 145 Multicolor

Equipped with 1 W power LED. Shines in white, red or green.

- With high-performance 1 Watt Power LED.
- 3 different settings: white - red - green.
- ON/OFF switch with soft-touch-function.
- Elegant, robust aluminium housing with wrist strap.
- Dust-tight and protected against splashing water, IP 64.
- 3 standard batteries AAA type included.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging	LEDs	Lichtstrom Luminous flux	Batterie Typ Battery type	Länge ca. Length appr.	Durchmesser Diameter
1 17873 0	563623	1	Blister	1 x 1 W	max. ca. 60 lm / approx. 60 lm	3 x AAA	15 cm	35 mm



**NEU
NEW**

LuxPrimera LED 100

Ausgestattet mit 1 Watt Power LED. Klein aber stark.

- Mit leistungsstarker 1 Watt Power LED.
- Immer und überall dabei durch sehr geringe Dimensionen.
- Formschönes, widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse mit Trageschleufe.
- Der ON/OFF Schalter ist im „American Style“ am Lampenende.
- Staubdicht und strahlwassergeschützt IP 65!
- Inklusive 1 Batterie Typ AA.

LuxPrimera LED 100

Equipped with 1 W power LED. Small but powerful.

- With high-performance 1 Watt Power LED.
- Small enough to take everywhere.
- Elegant, robust aluminium housing with wrist strap.
- „American Style“ ON/OFF switch at the end of the torch.
- Dust-tight and protected against water-jets IP 65!
- Includes 1 AA battery.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging	LEDs	Lichtstrom Luminous flux	Batterie Typ Battery type	Länge ca. Length appr.	Durchmesser Diameter
1 17870 0	563593	1	Blister	1 x 1 W	max. ca. 60 lm / approx. 60 lm	1 x AA	10,5 cm	30 mm

LED-Taschenlampen / LED-Torches



**NEU
NEW**

LuxPrimera LED Pen-Light

Praktische Leuchte für Kfz, Handwerk und Hobby.

- Mit heller 0,5 Watt LED.
- Vielseitig einsetzbar im Hemdtaschenformat.
- Lebensdauer der LED: 11 Jahre im Dauerbetrieb.
- Stabiles, widerstandfähiges Aluminiumgehäuse.
- Der ON/OFF Schalter ist im „American Style“ am Lampenende.
- Inklusive 1 Standard Batterie Typ AAA.

LuxPrimera LED Pen-Light

Handy flashlight for car, trade or hobby.

- With bright 0.5 Watt LED.
- Versatile and pocket-sized.
- LED lifetime: 11 years of permanent use.
- Strong and sturdy aluminum body.
- „American Style“ ON/OFF switch at the end of the torch.
- 1 standard batterie AAA type included.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Verpackung Packaging	LEDs	Lichtstrom Luminous flux	Batterie Typ Battery type	Länge ca. Length appr.	Durchmesser Diameter
1 17597 0	565924	20	Blister	1 x 0,5 W	ca. 15 lm / approx. 15 lm	1 x AAA	9 cm	15 mm

Voraussichtlich lieferbar ab Mai 2010 / Available as from May 2010



Eco-LED-Light FL DUO

LED Lampe mit Laserpointer - der absolute Trendartikel.

- Griffiges Metallgehäuse.
- 8 superhelle LEDs.
- Mit integriertem, starkem Laserpointer.
- Softtouch-Schalter mit 2 Funktionen:
 1. LEDs an
 2. Laserpointer an.
- Inklusive 3 Standard Batterien Typ AAA.

EcoLED-Light FL DUO

LED lamp with laser pointer - the absolute trendy item.

- Handy metal housing.
- 8 super-bright LEDs.
- With integrated, powerful laser pointer.
- Soft-touch switch with 2 functions:
 1. LEDs on
 2. Laser pointer on.
- 3 standard batteries AAA type included.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Verpackung Packaging	LEDs	Batterie Typ Battery type	Länge ca. Length appr.	Durchmesser Diameter
1 17989 0	213467	3	Blister	8	3 x AAA	11 cm	28 mm

LED-Taschenlampen / LED-Torches



Eco-LED-Light FL 135/8

LED Lampe im edlen Gehäuse.

- Sehr hohe Lichtleistung durch 8 superhelle LEDs.
- Hohe Effizienz durch 2 Batterien.
- Gebürstetes Aludesign im handlichen Format.
- Inklusive 2 Standard Batterien AA.

Eco-LED-Light FL 135/8

LED lamp in a noble housing.

- Very high light output through 8 super-bright LEDs.
- High efficiency through 2 batteries.
- Brushed aluminium design in a manageable format.
- Inclusive 2 batteries type AA.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging	LEDs	Batterie Typ Battery type	Länge ca. Length appr.	Durchmesser Diameter
1 17987 0	213429	3	Bliester	8	2 x AA	14 cm	23 mm



Eco-LED-Light FL 220/4

Schlanke, ausdauernde 4er LED-Taschenlampe.

- Für dauerhaften Betrieb und hohe Lichtleistung.
- Massives Aluminiumgehäuse.
- Mit Trageschleife.
- 4 x superhelle, weiße LEDs mit Schutzscheibe.
- Inklusive 3 Standard Batterien Typ AA.

Eco-LED-Light FL 220/4

Slim, persistent LED torch.

- For durable usage and high efficiency.
- Solid high quality aluminium housing.
- With wrist strap.
- Four extra-bright LEDs with protective lens.
- 3 standard AA batteries included.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging	LEDs	Batterie Typ Battery type	Länge ca. Length appr.	Durchmesser Diameter
1 17970 0	147021	6	Bliester	4	3 x AA	20 cm	29 mm



Eco-LED-Light FL 85/3

Kompakte LED Lampe im edlen Gehäuse.

- Hohe Lichtleistung durch 3 superhelle LEDs.
- Geringer Stromverbrauch, lange Batterie Lebensdauer.
- Gebürstetes Aludesign im Format für die Hosentasche.
- Inklusive 1 Standard Batterie Typ AAA.

Eco-LED-Light FL 85/3

Compact LED light in classy enclosure.

- High light output through 3 super-bright LEDs.
- Low power consumption, long battery life.
- Brushed aluminium design for the trouser pocket.
- 1 standard batterie AAA type included.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging	LEDs	Batterie Typ Battery type	Länge ca. Length appr.	Durchmesser Diameter
1 17988 0	213443	6	Bliester	3	1 x AAA	8,5 cm	16 mm

LED-Taschenlampen / LED-Torches



Eco-LED-Light FL 55

Schlanke, superhelle LED-Schlüsselleuchte.

- Superhelle weiße LED mit enorm langer Lebensdauer.
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse in aktuellem Design.
- Mit Taster.
- Schlüsselkette mit Verschluss und Schlüsselring.
- Inklusive 4 Standard Batterien AG 3.

Eco-LED-Light FL 55

Slim, superbright LED keylight.

- Extra-bright white LED with exceptionally long lifetime.
- High quality aluminium housing.
- With push-button switch.
- Revolving key-ring and clip lock.
- 4 AG 3 standard batteries included.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging	LEDs	Batterie Typ Battery type	Länge ca. Length appr.	Durchmesser Diameter
1 17975 0	147076	12	Blister	1	4 x AG 3	5,5 cm	10 mm



Eco-LED-Light FL 45

Elegante, kleine LED-Schlüsselleuchte.

- Superhelle, weiße LED mit enormer Lebensdauer.
- Formschönes, massives Metallgehäuse mit feinem Oberflächenglanz.
- Mit Taster.
- Schlüsselkette mit Verschluss und Schlüsselring.
- Inklusive 4 Standard Batterien AG 3.

Eco-LED-Light FL 45

Elegant, small LED keylight.

- Extra-bright white LED with exceptionally long lifetime.
- Solid metal housing.
- With push-button switch.
- Revolving key-ring and clip lock.
- 4 AG 3 standard batteries included.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging	LEDs	Batterie Typ Battery type	Länge ca. Length appr.	Durchmesser Diameter
1 17974 0	147069	12	Blister	1	4 x AG 3	4,5 cm	10 mm



LED-Taschenlampen / LED-Torches



Highlight LED Set

- 3 leistungsstarke Taschenlampen mit 1, 5 oder 9 superhellen LEDs.
- Drehschalter im Lampenkopf.
- Gummierter Griff.
- Für jeden Einsatz immer die richtige Lampe.
- Resistent gegen Spritzwasser.
- Inklusive Batterien 1 x AA, 3 x AAA, 3 x AA.

Highlight LED Set

- 3 powerful torches with 1, 5 or 9 superbright LEDs.
- Twist-switch in the head of the torch.
- Rubberised handle.
- The right torch whatever the job.
- Waterproof.
- 1 x AA, 3 x AAA, 3 x AA batteries included.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging	LEDs	Batterie Typ Battery type	Länge ca. Length appr.	Durchmesser Diameter
1 17846 0	172535	1	Blister	1 + 5 + 9	1 x AA + 3 x AAA + 3 x AA	8,5 + 9,5 + 12 cm	30 + 35 + 55 mm



Highlight LED 21

- Ein kompaktes Kraftpaket mit 21 superhellen LEDs.
- Drehschalter im Lampenkopf.
- Gummierter Griff.
- Resistent gegen Spritzwasser.
- Inklusive 3 Standard Batterien Typ AA.

Highlight LED 21

- Compact powerhouse with 21 superbright LEDs.
- Twist-switch in the head of the torch.
- Rubberised handle.
- Waterproof.
- 3 standard AA batteries included.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging	LEDs	Batterie Typ Battery type	Länge ca. Length appr.	Durchmesser Diameter
1 17840 0	172474	1	Blister	21	3 x AA	12 cm	55 mm



Highlight LED 5

- Handliche LED-Taschenlampe mit 5 superhellen LEDs.
- Drehschalter im Lampenkopf.
- Gummierter Griff.
- Resistent gegen Spritzwasser.
- Inklusive 3 Standard Batterien Typ AAA.

Highlight LED 5

- Handy LED torch with 5 superbright LEDs.
- Twist-switch in the head of the torch.
- Rubberised handle.
- Waterproof.
- 3 standard batteries AAA type included.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging	LEDs	Batterie Typ Battery type	Länge ca. Length appr.	Durchmesser Diameter
1 17841 0	172481	1	Blister	5	3 x AAA	10 cm	35 mm

LED-Taschenlampen / LED-Torches



Highlight LED 3+

- Kompakte Lampe mit 3 superhellen LEDs.
- Drehschalter im Lampenkopf.
- Gummierter Griff.
- Zusätzlich eine kleine, sehr helle LED Leuchte mit sicherer Schlüsselkette.
- Inklusive Batterien 3 x AAA und 3 x AG 3 Lithium.

Highlight LED 3+

- Compact light with 3 superbright LEDs.
- Twist-switch in the head of the torch.
- Rubberised handle.
- Also comes with a very small, superbright LED light on a key-chain.
- 3 x AAA and 3 x AG 3 lithium batteries included.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging	LEDs	Batterie Typ Battery type	Länge ca. Length appr.	Durchmesser Diameter
1 17844 0	172511	1	Blister	3 + 1	3 x AAA + 3 x AG 3	10 + 12,8 cm	35 mm



Highlight LED 1

- Kompakte Taschenlampe mit superheller LED.
- Gummierter Griff, drehbarer Schlüsselring.
- Drehschalter im Lampenkopf.
- Resistent gegen Spritzwasser.
- Inklusive 1 Batterie Typ AA.

Highlight LED 1

- Compact torch with a superbright LED.
- Rubberised handle, rotating key-ring.
- Twist-switch in the head of the torch.
- Waterproof.
- Includes 1 AA battery.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging	LEDs	Batterie Typ Battery type	Länge ca. Length appr.	Durchmesser Diameter
1 17842 0	172498	1	Blister	1	1 x AA	8,5 cm	30 mm



Highlight LED black

- Handliche, kleine LED-Taschenlampe.
- Superhelle LED mit optischer Linse.
- Drehschalter im Lampenkopf.
- Mit Schlüsselring.
- Inklusive 4 Batterien AG 13.

Highlight LED black

- Handy, small LED torch.
- Superbright LED with an optical lens.
- Twist-switch in the head of the torch.
- With key-ring.
- 4 x type AG 13 batteries included.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging	LEDs	Batterie Typ Battery type	Länge ca. Length appr.	Durchmesser Diameter
1 17843 0	172504	1	Blister	1	4 x AG 13	7,5 cm	20 mm

LED-Taschenlampen / LED-Torches



LED Flat-Light 10

- Das Kraftpaket, flach, handlich und superhell.
- Leuchtkopf 180° schwenkbar für universellen Einsatz.
- 10 lichtstarke weiße LEDs in 4 Stufen schaltbar:
 - Stufe 1: Sparmodus 2 LEDs
 - Stufe 2: Sehr helles Licht mit 4 LEDs
 - Stufe 3: Volle Leistung mit 10 superhellen LEDs
 - Stufe 4: Aus
- Leuchtdauer ca. 2 Stunden bei Stufe 3.
- Inklusive 3 Standard Batterien Typ AA.

LED Flat-Light 10

- The powerhouse, flat, handy and superbright.
- The head of the light can be turned through 180° for use everywhere.
- 10 bright white LEDs with 4 settings:
 1. Energy-saving mode 2 LEDs
 2. Very bright light with 4 LEDs
 3. Full power with 10 superbright LEDs
 4. Off
- Battery capacity approx. 2 hours continuous use in mode 3.
- 3 standard AA batteries included.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging	LEDs	Batterie Typ Battery type	Abmessungen Measurements
1 17848 0	172733	1	Blister	10	3 x AA	95 x 60 x 20 mm



LED Flat-Light 7

- Kompakt, flach, handlich und superhell.
- 7 lichtstarke weiße LEDs.
- In 4 Stufen schaltbar:
 - Stufe 1: Sparmodus
 - Stufe 2: Sehr helles Licht mit 3 LEDs
 - Stufe 3: Volle Leistung mit 7 superhellen LEDs
 - Stufe 4: Aus
- Leuchtdauer ca. 2 Stunden bei Stufe 3.
- Inklusive 3 Standard Batterien Typ AAA.

LED Flat-Light 7

- Compact, flat, handy and superbright.
- 7 bright white LEDs.
- With 4 settings:
 1. Energy-saving mode
 2. Very bright light with 3 LEDs
 3. Full power with 7 superbright LEDs
 4. Off
- Battery capacity approx. 2 hours continuous use in mode 3.
- 3 standard batteries AAA type included.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging	LEDs	Batterie Typ Battery type	Abmessungen Measurements
1 17850 0	172771	1	Blister	7	3 x AAA	85 x 38 x 15 mm

LED-Kopfleuchten / LED Head Torches



LED Head-Light HL 2in1

Als Kopflampe und als Fahrradlampe verwendbar.

- 1 Watt LED mit hoher Leuchtkraft.
- Robustes ABS Gehäuse.
- 3 Schaltstufen und Blinkfunktion.
- Mit Kopfband und Fahrradlenker-Befestigung.
- Inklusive 3 Standard Batterien Typ AAA.

LED Head-Light HL 2in1

Can be used as a forehead lamp and bicycle lamp.

- 1 Watt LED with high luminance.
- Robust ABS housing.
- 3 switching levels and flashing function.
- With headband and handlebar attachment.
- 3 standard batteries AAA type included.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging	LEDs	Batterie Typ Battery type	Abmessungen Measurements
1 17986 0	213405	2	Blister	1 Watt	3 x AAA	6 x 3,5 x 4,5 cm



**NEU
NEW**

LED Head-Light HL 10

Funktionelle, variable Kopfleuchte.

- Ideal um beim Joggen, Wandern oder bei Montagearbeiten beide Hände freizuhalten.
- Mit 10 superhellen LEDs.
- Je nach Bedarf umschaltbar in 3 verschiedenen Schaltstufen (3/6/10 LEDs).
- Flexible, breite Bänder für festen Sitz, verstellbar für jede Kopfgröße.
- Neigungswinkel der Leuchte einstellbar.
- Mit Druckknopfschalter Ein/Aus.
- Inklusive 3 Standard Batterien Typ AAA.

LED Head-Light HL 10

Practical, adjustable headlight.

- Ideal for jogging, rambling, or for jobs needing both hands.
- With 10 ultra bright LEDs.
- With three different settings (3/6/10 LEDs) as needed.
- Wide, flexible straps for secure positioning, adjustable for any size of head.
- Focus angle can be adjusted.
- Pushbutton ON/OFF switch.
- 3 standard batteries AAA type included.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging	LEDs	Batterie Typ Battery type
1 17977 0	147090	3	Blister	10	3 x AAA

LED-Taschenlampen / LED-Torches



LED Safety-Light IP 44

Sicherheits LED-Leuchte mit Akku-Betrieb und integriertem Ladegerät direkt an der Steckdose.

- Die Ladestation an der Steckdose dient als „Dockingstation“ für die Leuchte, bei gleichzeitiger Ladung der auswechselbaren Akkus.
- Bei Stromausfall oder bei Entnahme aus der Ladestation schaltet die Leuchte automatisch ein.
- Während des Ladevorgangs dient die blaue Lade-Kontrolleuchte als Orientierungslicht.
- Kann als Nachtlicht eingeschaltet werden.
- Der kräftige Lichtstrahl der 7 superweißen LEDs kann in 2 Stufen abgeschwächt oder auf Dauerblinken eingestellt werden.
- Als Notsignal kann automatisch SOS geblinkt werden.
- Die Leuchte ist spritzwassergeschützt gemäß Schutzgrad IP 44.

LED Safety-Light IP 44

Safety LED light with rechargeable battery and in-built charger pack at the socket.

- The charger pack at the socket serves as a „docking station“ for the light. Interchangeable batteries can be charged at the same time.
- During power-cuts or when removed from the charger pack, the light comes on automatically.
- During charging, the blue charge warning light serves as an orientation light.
- Can be switched to nightlight mode.
- The powerful beam of 7 superwhite LEDs can be reduced in 2 stages, or can be set to constant flashing.
- In emergencies, SOS can be flashed automatically.
- The light is splash-water protected as per IP 44.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging	LEDs	Lieferumfang Scope of delivery
1 17984 0	171699	1	Blister	7	Auswechselbare Akkus (3 x AA) interchangeable battery packs (3 x AA)



Dynamo-LED-Light

Jederzeit Licht, ohne Batterie.

- Eingebauter Akku wird durch Drehen der ausklappbaren Kurbel aufgeladen.
- Nur 30 Sekunden Dynamobetätigung für ca. 15 Minuten superhelles LED-Licht.

Dynamo-LED-Light

Light whenever you need it, without batteries.

- In-built battery pack, charged up by winding the foldaway crank lever.
- Only 30 seconds of winding for approx. 15 minutes of superbright LED light.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging	LEDs
1 17847 0	172665	6	Blister	2

Nachtlichter / Nightlights



**NEU
NEW**

LED-Nachtlicht mit Bewegungsmelder NL 9 230 V und Dämmerungssensor

- 9 LEDs für gutes Orientierungslicht bei Dunkelheit.
- Sehr geringer Stromverbrauch, nur 2 Watt.
- Mit Bewegungsmelder, Erfassungsbereich ca. 5 m.
- Lichtausrichtung variabel nach oben und unten.
- Mit Dämmerungssensor.
- Ein/Aus Schalter und Automatikfunktion.
- 230 Volt.

LED Night Light with motion sensor NL 9 230 V and twilight sensor

- 9 LED´s for good orientation light in the darkness.
- Very low energy consumption, 2 Watts only.
- With motion sensor, Range approx. 5 m.
- Variable light direction, up and down.
- With twilight sensor.
- On/Off switch and automatic mode.
- 230 Volts.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Verpackung Packaging	Sprachen Verpackung Languages packing	LEDs
1 50729 0	562930	12	Display	DE/GB/FR/NL/IT/SE/ES/PL/GR/TR	9

Voraussichtlich lieferbar ab Juni 2010 / Available as from June 2010



LED-Nachtlicht mit Bewegungsmelder NL 8 und Dämmerungssensor

- 8 dezent, hellblau leuchtende LEDs.
- Mit Bewegungsmelder, Erfassungsbereich ca. 5 m und 90°.
- Schaltet automatisch ab, sobald keine Bewegung mehr im Erfassungsbereich gemessen wird.
- Unabhängig von der Steckdose.
- Inklusive 3 Standard Batterien Typ AA.

LED Night Light with motion sensor NL 8 and twilight sensor

- 8 discreet, light-blue illuminating LEDs.
- With motion detector, detection range approx. 5 m and 90°.
- Switches off automatically, as soon as no more motion is detected in the detection range.
- Independent from the socket.
- 3 standard AA batteries included.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Verpackung Packaging	Sprachen Verpackung Languages packing	LEDs
1 17596 0	214051	4	Blister	DE/GB/FR/NL/SE/ES/PT/IT/PL/TR/GR/RU	8

Nachtlichter / Nightlights



Orientierungslicht LED mit Dämmerungssensor 230 V


- Orientierungslicht mit Dämmerungssensor und 2 LEDs für jahrelangen Dauerbetrieb.
- Extrem geringer Stromverbrauch.
- Schaltet automatisch bei Dunkelheit ein.
- Vermittelt Sicherheit in dunklen Räumen.
- Sanftes, unaufdringliches Licht.

LED Nightlight with twilight sensor 230 V

- Nightlight with twilight sensor and 2 LEDs for years of continuous operation.
- Exceptionally low electricity consumption.
- Switches on automatically at dusk.
- Provides safety in dark rooms.
- Soft lighting.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging	Sprachen Verpackung Languages packing	LEDs
1 50722 0	148394	10	Blister	DE/GB/FR/NL/ES/IT	2

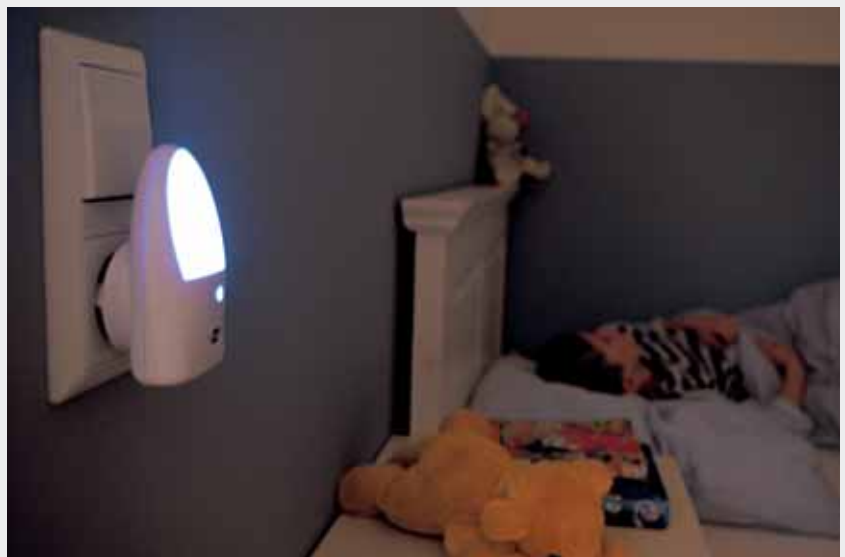

Haus- und Sicherheitstechnik

Home Security & Safety



Funk- und Überwachungsgeräte
Walkie Talkies, CCTV's

190



Mobiler Funkgong
Bell Chime

191



Brandmelde-Systeme
Fire Prevention Systems

192



Feuer-Löschdecke
Fire Blanket

197



Infrarot-Bewegungsmelder
Infrared Movement Detectors

197

Steckdosenleisten,
Tischsteckdosen

Überspannungsschutz

Stromverteilung

Leuchten, Strahler
und Leuchtmittel

Haus- und
Sicherheitstechnik

Geräte für Werkstatt,
Haus und Garten

Arbeitsböcke und
Steigergeräte

Werbemittel

Haus- und Sicherheitstechnik / Home Security & Safety



PMR-Babyphone BRX 5000

Komfortabler Funk-Babysitter mit VOX-Funktion und Reichweiten-Überwachung.

- Große Reichweite, bis zu 2 km, je nach Gelände und Sichtverbindung.
- 8 Kanäle und zusätzlich 15 Codierungen ermöglichen sicheren und störungsfreien Empfang. Arbeitsfrequenz 446 MHz.
- Automatische Reichweiten-Überwachung.
- Automatische, sprachgesteuerte Aktivierung des Senders. (VOX) Mikrofon-Empfindlichkeit stufenlos regelbar. Mit Ruftönen, abschaltbar.
- Beleuchtete LCD-Anzeige für Sender und Empfänger.
- Betrieb mit Netz-Ladeadapter oder Akku möglich.
- 2 x Netz-Ladeadapter und 1 x Akkusatz für Handgerät im Lieferumfang enthalten.

PMR-Babyphone BRX 5000

Comfortable radio-controlled babysitter with VOX function and long-range monitoring capability.

- Long range, unobstructed up to 2 km.
- 8 channels and an additional 15 codes allow secure and interruption-free reception. Working frequency 446 MHz.
- Automatic long-range monitoring.
- Transmitter is automatically activated by speech. Level of sensitivity of (VOX) microphone can be adjusted as desired. With call tone, can be switched of.
- LCD display for transmitter and receiver.
- Operated by mains supply or rechargeable batteries.
- 2 x mains charger units and 1 x rechargeable battery pack for the handset supplied.

Artikel-Nr.	Barcode	VPE
Article No.	4007123...	UP
1 53080 0	173648	1

PMR Walkie-Talkie TRX 4000

Mit Freisprechfunktion (VOX) und Steckerladergerät.

- LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung.
- 8 Kanäle mit automatischem Kanalsuchlauf.
- Gleichzeitige 2-Kanalüberwachung möglich.
- 38 CTCSS Kodierungstöne.
- 5 Ruftöne, Roger Beeb.
- Automatische Rauschsperrung.
- Automatischer Energiesparmodus.
- Tastaturverriegelung.
- Batterieüberwachung.
- Buchse für Headset.
- Inklusive. AKKU-Pack und Ladegerät.
- Gebührenfrei kommunizieren bis zu einer Entfernung von 5 km.



PMR Walkie-Talkie TRX 4000

With hands-free function (VOX) and plug-in charger unit.

- LC display with background lighting.
- Eight channels with automatic channel search.
- Monitoring of 2 channels available at same time.
- 38 CTCSS code tones.
- 5 call tones, Roger Beeb.
- Automatic noise suppressor.
- Automatic energy-saving mode.
- Keypad interlock.
- Battery monitoring.
- Port for headset.
- Rechargeable battery pack and charger unit included.
- Free communication up to a distance of 5 km.



Artikel-Nr.	Barcode	VPE
Article No.	4007123...	UP
1 29093 0	172719	1

Haus- und Sicherheitstechnik / Home Security & Safety



PMR Walkie Talkie TRX 3000

Gebührenfrei kommunizieren bis zu einer Entfernung von 5 km.

- In der Freizeit, bei privaten oder beruflichen Aktivitäten.
- Einfache Bedienung, klein, handlich und robust.
- LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung.
- 8 Kanäle mit automatischem Kanalsuchlauf.
- 4 Ruftöne, Roger Beep.
- Automatische Rauschsperre.
- Tastaturverriegelung.
- Buchse für Kopfhörer/Mikrofon.
- Batterieüberwachung.
- 8 Batterien vom Typ AAA erforderlich (Lieferung ohne Batterien).
- Blisterverpackung.

PMR Walkie Talkie TRX 3000

Free communication up to a distance of 5 km.

- In leisure time or when undertaking private or professional activities.
- Easy to use, small, handy and robust.
- LC display with background lighting.
- Eight channels with automatic channel search.
- Four ring tones, 'roger' beep.
- Automatic noise suppressor.
- Keypad interlock.
- Socket for headphones/microphone.
- Battery monitoring.
- Eight AAA batteries required per set (batteries not included).
- Blister.

Artikel-Nr.	Barcode	VPE
Article No.	4007123...	UP
1 29090 0	150199	1




Mobiler Funkgong/Personenruf FG 50 V

- Tragbarer Empfänger mit Gürtelclip und Wandhalterung.
- Empfänger wahlweise mit Batterie- oder Netzbetrieb.
- Batterien und Netzteil inklusive.
- Drahtloses Funksystem, ohne Elektroinstallation.
- Übertragungsreichweite bis ca. 50 m bei freier Sicht.
- Digital codierte Übertragungsfrequenz 433 MHz.
- Kleiner, leichter Empfänger mit Aus-/Leise-/Laut-Schalter.
- Akustisches Signal (Ding-Dong) oder Vibrationsignal wählbar.
- Sender geeignet für den Außenbereich mit beschreibbarem Namensschild.
- Lieferumfang: Klingelknopf (Sender), Gong (Empfänger), Netzteil 230 V für Empfänger, Wandhalterung für Sender, Wandhalterung und Gürtelclip für Empfänger, 3 x Batterien Typ AAA und 1 x Typ 23 A, Befestigungsmaterial.
- Inklusive 3 Standard Batterien Typ AAA.

Portable radio-activated bell chime/pager FG 50 V

- Portable receiver with belt-clip and wall-mounting bracket.
- Receiver either battery or mains operated.
- Batteries and mains adapter included.
- Cordless radio system, does not require installation.
- Transmission range up to approx. 50 m (if signal is unobstructed).
- Digitally encoded transmission frequency 433 MHz.
- Small, lightweight receiver with off/low/high volume switch.
- Choice of acoustic signal (bell-chime) or vibration signal.
- Transmitter suitable for use outdoors; supplied complete with nameplate for identity lettering.
- Specification: bell pushbutton (transmitter), bell-chime (receiver), 230 V power supply unit for receiver, wall-mounting for transmitter, wall-mounting and belt clip for receiver, batteries, mounting materials.
- 3 standard batteries AAA type included.

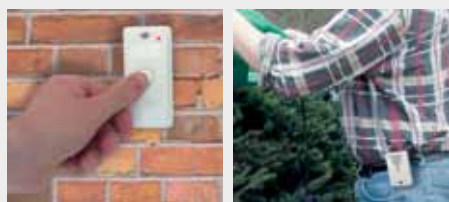

Artikel-Nr.	Barcode	VPE	Batterie Typ
Article No.	4007123...	UP	Battery type
1 29070 0	115846	1	3 x AAA + 1 x 23 A

Brandmelde-Systeme / Fire Prevention Systems



Rauchmelder BR 1211 interlink

Rauchmelder retten Leben!

Mehr Sicherheit für Sie, Ihre Familie und Ihr Eigentum!

- Für eine drahtlose Funk-Vernetzung von bis zu 12 Rauchmeldern.
- Fotoelektrischer Melder, geprüft nach EN 14604.
- Optische Anzeige der Funktion, mit Testknopf zur Funktionsprüfung.
- Inklusive Stummschaltfunktion.
- Akustischer Alarm durch schrillen Signalton (85 dB).
- Signalton bei niedrigem Batteriestand.
- Inklusive 9 V Block-Batterie.

Smoke Alarm BR 1211 interlink

Smoke detectors save lives!

More safety for you, your family and your property!

- For a wireless radio networking of up to 12 smoke detectors.
- Photoelectric detector, tested in accordance with EN 14604.
- Optical function display, with test button for the functional check.
- Inclusive mute switching function.
- Shrill acoustic alarm (85 dB).
- Acoustic signal when the battery is low.
- 9 V battery included.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Verpackung Packaging	Sprachen Verpackung Languages packing	Signalton Signal sound	Batterie Typ Battery type
1 29002 0	247493	1	Karton / Sales Box	DE/GB/FR/NL/IT/SE/ES/PL	85 dB	1 x 9 V



Rauchmelder BR 5232 connect 230 V

Rauchmelder retten Leben!

Mehr Sicherheit für Sie, Ihre Familie und Ihr Eigentum!

- Für die verdrahtete 230 V-Vernetzung, von bis zu 12 Rauchmeldern.
- Fotoelektrischer Melder, geprüft nach EN 14604.
- Optische Anzeige der Funktion, mit Testknopf zur Funktionsprüfung.
- Inklusive Stummschaltfunktion.
- Signalton bei niedrigem Batteriestand.
- Inklusive 9 V Block-Batterie als Sicherheit bei Stromausfall.
- Akustischer Alarm durch schrillen Signalton (85 dB).

Smoke Alarm BR 5232 connect 230 V

Smoke detectors save lives!

More safety for you, your family and your property!

- For the wired 230 V networking, of up to 12 smoke detectors.
- Photoelectric detector, tested in accordance with EN 14604.
- Optical function display, with test button for the functional check.
- Inclusive mute switching function.
- Acoustic signal when the battery is low.
- 9 Volt battery (included) back up, continues to operate when house power fails.
- Shrill acoustic alarm (85 dB).



Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Verpackung Packaging	Sprachen Verpackung Languages packing	Signalton Signal sound	Batterie Typ Battery type
1 29004 0	247516	1	Karton / Sales Box	DE/GB/FR/NL/IT/SE/ES/PL	85 dB	1 x 9 V

Brandmelde-Systeme / Fire Prevention Systems



Rauchmelder BR 1221 longlife

Rauchmelder retten Leben!

Mehr Sicherheit für Sie, Ihre Familie und Ihr Eigentum!

- Fotoelektrischer Melder, geprüft nach EN 14604.
- Optische Anzeige der Funktion, mit Testknopf zur Funktionsprüfung.
- Inklusive Stummschaltfunktion.
- Akustischer Alarm durch schrillen Signalton (85 dB).
- Signalton bei niedrigem Batteriestand.
- 5 Jahre Garantie.
- Mit Lithium-Batterie für extralange Laufzeit - 5 Jahre!

Smoke Alarm BR 1221 longlife

Smoke detectors save lives!

More safety for you, your family and your property!

- Photoelectric detector, tested in accordance with EN 14604.
- Optical function display, with test button for the functional check.
- Inclusive mute switching function.
- Shrill acoustic alarm (85 dB).
- Acoustic signal when the battery is low.
- 5 years guarantee.
- With lithium battery for extra-long service life - 5 years!



Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Verpackung Packaging	Sprachen Verpackung Languages packing	Signalton Signal sound	Batterie Typ Battery type
1 29003 0	247509	1	Karton / Sales Box	DE/GB/FR/NL/IT/SE/ES/PL	85 dB	1 x 9 V



Rauchmelder BR 1201 basic

Rauchmelder retten Leben!

Mehr Sicherheit für Sie, Ihre Familie und Ihr Eigentum!

- Fotoelektrischer Melder, geprüft nach EN 14604.
- Optische Anzeige der Funktion, mit Testknopf zur Funktionsprüfung.
- Akustischer Alarm durch schrillen Signalton (85 dB).
- Signalton bei niedrigem Batteriestand.
- Inklusive 9 V Block-Batterie.

Smoke Alarm BR 1201 basic

Smoke detectors save lives!

More safety for you, your family and your property!

- Photoelectric detector, tested in accordance with EN 14604.
- Optical function display, with test button for the functional check.
- Shrill acoustic alarm (85 dB).
- Acoustic signal when the battery is low.
- 9 V battery included.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Verpackung Packaging	Sprachen Verpackung Languages packing	Signalton Signal sound	Batterie Typ Battery type
1 29001 0	247486	1	Karton / Sales Box	DE/GB/FR/NL/IT/SE/ES/PL	85 dB	1 x 9 V
1 29001 6	249978	1	Karton / Sales Box	GR/TR/RU/PT/FI/EE/LV/LT	85 dB	1 x 9 V

Brandmelde-Systeme / Fire Prevention Systems



Rauchmelder BR 102

Rauchmelder retten Leben!

Mehr Sicherheit für Sie, Ihre Familie und Ihr Eigentum!

- Fotoelektrischer Melder, geprüft nach EN 14604.
- Mit Funktions-Testknopf.
- Akustischer Alarm durch schrillen Signalton (85 dB).
- Testknopf zur Funktionsüberprüfung.
- Signalton bei niedrigem Batteriestand.
- Einfache Montage.
- Inklusive 9 V Block-Batterie.

Smoke Detector BR 102

Smoke detectors save lives!

More safety for you, your family and your property!

- Photoelectric detector, tested in accordance with EN 14604.
- Function test button.
- Shrill acoustic alarm (85 dB).
- Function test button.
- Acoustic signal when the battery is low.
- Easy to install.
- 9 V battery included.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Verpackung Packaging	Sprachen Verpackung Languages packing	Signalton Signal sound	Batterie Typ Battery type
1 29030 0	091539	10	Blister	DE/GB/NL/FR	85 dB	1 x 9 V



Hitzemelder BH 1201

Für noch mehr Sicherheit im Haus!

- Optische Anzeige und akustisches Signal.
- Kurze Reaktionszeit bei Temperaturanstieg über 55° C.
- Testknopf zur Funktionsüberprüfung.
- Batterieüberwachung mit Warnsignal bei Unterspannung.
- Inklusive 9 V Block-Batterie.
- Für den Einsatz in Küche, Garage oder in geschlossenen Räumen, wo durch Entwicklung von Kochdämpfen, Abgasen oder Staub ein Rauchmelder ungeeignet ist.

Heat detector BH 1201

For more safety in your house!

- Warning light and acoustic signal.
- Short reaction time at a temperature increase to over 55° C.
- Function test button.
- With battery monitoring feature.
- 9 V battery included.
- For use in the kitchen, garage or in closed rooms where a smoke detector is not suitable because of the formation of steam from cooking, exhaust gases or dust.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Verpackung Packaging	Sprachen Verpackung Languages packing	Signalton Signal sound	Batterie Typ Battery type
1 29045 0	248285	1	Karton / Sales Box	DE/GB/FR/NL/IT/SE/ES/PL	85 dB	1 x 9 V

Brandmelde-Systeme / Fire Prevention Systems



Gas-Melder BG 2201

Schützt vor gefährlichen Gasunfällen durch Erdgas und Methan.

- Für den Einsatz in der Küche, im Ferienhaus, beim Camping oder auf dem Boot.
- Frühzeitiger, zuverlässiger, lautstarker Alarm, bereits bei sehr geringen Mengen unkontrolliert ausströmendem, giftigem Gas.
- Optische Kontrolle durch LEDs.
- 12 V Stromversorgung direkt z.B. im Wohnwagen oder mit Steckernetzteil 230 V/12 V DC (im Lieferumfang enthalten).
- Regelmäßiger Selbst-Test.
- Durchdringendes Alarmsignal 85 dB.
- 3 Jahre Garantie.

Gas Detector BG 2201

Protects against hazardous accidents with natural gas and methane.

- For use in the kitchen, in the holiday home, when camping, or on a boat.
- Early-warning, reliable and loud alarm, even when the smallest traces of leaking, poisonous gas are present.
- Visual monitoring by means of LEDs.
- 12 V power supply (direct), e.g. in the caravan, or by means of a 230 V/12 V DC mains adapter (parts supplied).
- Regular self-testing.
- Shrill alarm - 85 dB.
- 3 years guarantee.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Verpackung Packaging	Sprachen Verpackung Languages packing	Signalton Signal sound
1 29047 0	248308	1	Karton / Sales Box	DE/GB/FR/NL/IT/SE/ES/PL	85 dB



Gas-Melder BG 2202

Schützt vor gefährlichen Gasunfällen durch Propan und Butan.

- Für den Einsatz in der Küche, im Ferienhaus, beim Camping oder auf dem Boot.
- Frühzeitiger, zuverlässiger, lautstarker Alarm, bereits bei sehr geringen Mengen unkontrolliert ausströmendem, giftigem Gas.
- Optische Kontrolle durch LEDs.
- 12 V Stromversorgung direkt z.B. im Wohnwagen oder mit Steckernetzteil 230 V/12 V DC (im Lieferumfang enthalten).
- Regelmäßiger Selbst-Test.
- Durchdringendes Alarmsignal 85 dB.
- 3 Jahre Garantie.

Gas Detector BG 2202

Protects against dangerous gas leaks - propane and butane.

- For use in the kitchen, in the holiday home, when camping, or on a boat.
- Early-warning, reliable and loud alarm, even when the smallest traces of leaking, poisonous gas are present.
- Visual monitoring by means of LEDs.
- 12 V power supply (direct), e.g. in the caravan, or by means of a 230 V/12 V DC mains adapter (parts supplied).
- Regular self-testing.
- Shrill alarm - 85 dB.
- 3 years guarantee.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Verpackung Packaging	Sprachen Verpackung Languages packing	Signalton Signal sound
1 29046 0	248292	1	Karton / Sales Box	DE/GB/FR/NL/IT/SE/ES/PL	85 dB

Brandmelde-Systeme / Fire Prevention Systems



CO-Melder BCN 1221

Schützt vor giftigem Kohlenmonoxid (CO).

- Für den Einsatz in Garagen, in Wohnräumen mit Kaminen oder beim Camping.
- Langlebiger, moderner elektrochemischer Sensor.
- Alarmsignal und LED-Anzeige.
- Regelmäßiger Selbst-Test.
- Durchdringendes Alarmsignal 85 dB.
- Warnsignal bei niedriger Batterieladung.
- Batteriebetrieb 9 Volt, überall einsetzbar.
- Inklusive 9 V Block-Batterie.

CO Detector BCN 1221

Protects against poisonous carbon monoxide (CO).

- For use in garages, living quarters with open fire places or when camping.
- Durable, modern electro-chemical sensor.
- Alarm signal and LED display.
- Regular self-testing.
- Shrill alarm - 85 dB.
- Warning signal when battery is running low.
- Battery operated 9 V, can be installed anywhere.
- 9 V battery included.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Verpackung Packaging	Sprachen Verpackung Languages packing	Signalton Signal sound	Batterie Typ Battery type
1 29049 0	248315	1	Karton / Sales Box	DE/GB/FR/NL/IT/SE/ES/PL	85 dB	1 x 9 V
1 29049 6	249985	1	Karton / Sales Box	GR/TR/RU/PT/FI/EE/LV/LT	85 dB	1 x 9 V



Wassermelder BW 1201

Schützt vor teuren Wasserschäden!

- Für den Einsatz in Küche, Bad, WC, Keller, Heizungsräumen und Garagen.
- Alarmiert sofort bei Kontakt mit Wasser.
- Durchdringendes Alarmsignal 85 dB.
- Inklusive 9 V Block-Batterie.

Water Detector BW 1201

Prevents from expensive water damage!

- For use in the kitchen, bathroom, WC, cellar, boiler rooms and garages.
- Warns immediately upon contact with water.
- Shrill alarm - 85 dB.
- 9 V battery included.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Verpackung Packaging	Sprachen Verpackung Languages packing	Signalton Signal sound	Batterie Typ Battery type
1 29061 0	248322	10	Karton / Sales Box	DE/GB/FR/NL/IT/SE/ES/PL	85 dB	1 x 9 V

Löschdecke / Fire Blanket



Feuer-Löschdecke BLD-01

Für noch mehr Sicherheit im Haus!

- Geprüft nach DIN EN 1869:997.
- Hochwertiges Glasfasergewebe.
- Beidseitige Beschichtung.
- Entstehungsbrände werden sekundenschnell erstickt: im Haushalt, in der Freizeit und im Berufsleben.

Fire Blanket BLD-01

For more safety in your house!

- Certified DIN EN 1869:997.
- High quality glass fibre.
- Both sides are coated.
- Extinguish fires in seconds, ideal for home and work.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Verpackung Packaging	Größe Size
1 29120 0	210183	6	Hardbox / Hard box	100 x 100 cm



Infrarot-Bewegungsmelder PIR 240 IP 44

Zum automatischen Ein- und Ausschalten von Leuchten, Halogenleuchten und Energiesparleuchten.

- Für Innen und Außen geeignet, IP 44.
- Erfassungswinkel 240°. Reichweite max. 12 m.
- Einschaltdauer von ca. 10 Sekunden bis ca. 4 Minuten regelbar.
- Ansprechhelligkeit regelbar.
- Schaltleistung max. 1000 Watt (Glühlampe) bzw. max. 300 Watt (Energiesparlampe).
- Vertikal und horizontal verstellbar.
- Mit Eckhalterung.

Infrared Motion Detector PIR 240 IP 44

Automatically switches lamps on and off (incandescent, halogen and energy-saving bulbs) when someone enters the detection zone.

- For indoor and outdoor use, IP 44.
- Detection angle 240°. Max. range 12 m.
- Switch-on time adjustable from approx. 10 seconds up to approx. 4 minutes.
- Response brightness adjustable from 10 to 150 lux.
- Switching capacity max. 1000 Watt (bulbs) or max. 300 Watt (energy-saving lamp).
- Adjustable vertically and horizontally.
- With corner attachment.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Verpackung Packaging	Spannung Voltage
1 17091 0	249831	1	Karton / Sales Box	230 V

Bewegungsmelder / Movement Detectors



Infrarot-Bewegungsmelder PIR 180 IP 44

Zum automatischen Ein- und Ausschalten von Leuchten, Halogenleuchten und Energiesparleuchten.

- Für Innen und Außen geeignet, IP 44.
- Erfassungswinkel 180°. Reichweite max. 12 m.
- Einschaltdauer von ca. 10 Sekunden bis ca. 4 Minuten regelbar.
- Ansprechhelligkeit regelbar.
- Schaltleistung max. 1000 Watt (Glühlampe) bzw. max. 300 Watt (Energiesparlampe).
- Vertikal und horizontal verstellbar.

Infrared Motion Detector PIR 180 IP 44

Automatically switches lamps on and off (incandescent, halogen and energy-saving bulbs) when someone enters the detection zone.

- For indoor and outdoor use, IP 44.
- Detection angle 180°. Max. range 12 m.
- Switch-on time adjustable from approx. 10 seconds up to approx. 4 minutes.
- Response brightness adjustable.
- Switching capacity max. 1000 Watt (bulbs) or max. 300 Watt (energy-saving lamp).
- Adjustable vertically and horizontally.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Verpackung Packaging	Spannung Voltage
1 17090 0	249817	1	Karton / Sales Box	230 V



Infrarot-Bewegungsmelder PIR 110 IP 44

Zum automatischen Ein- und Ausschalten von Leuchten, Halogenleuchten und Energiesparleuchten.

- Für Innen und Außen geeignet, IP 44.
- Erfassungswinkel 110°. Reichweite max. 12 m.
- Einschaltdauer von ca. 10 Sekunden bis ca. 4 Minuten regelbar.
- Ansprechhelligkeit regelbar.
- Schaltleistung max. 1000 Watt (Glühlampe) bzw. max. 300 Watt (Energiesparlampe).
- Vertikal und horizontal verstellbar.

Infrared Motion Detector PIR 110 IP 44

Automatically switches lamps on and off (incandescent, halogen and energy-saving bulbs) when someone enters the detection zone.

- For indoor and outdoor use, IP 44.
- Detection angle 110°. Max. range 12 m.
- Switch-on time adjustable from approx. 10 seconds up to approx. 4 minutes.
- Response brightness adjustable.
- Switching capacity max. 1000 Watt (bulbs) or max. 300 Watt (energy-saving lamp).
- Adjustable vertically and horizontally.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Verpackung Packaging	Spannung Voltage
1 17089 0	249862	1	Karton / Sales Box	230 V

Geräte für Werkstatt, Haus und Garten

Home, Workshop, DIY



Prüf-, Mess-, Suchgeräte
Multifunctions-Detectors

200



Haushalt & Hobby
House and Hobby

202



Druckluftschlauchtrommeln
Air Hose Reels

203



Wasserschlauchtrommel
Water Hose Reel

204

Steckdosenleisten,
Tischsteckdosen

Überspannungsschutz

Stromverteilung

Leuchten, Strahler
und Leuchtmittel

Haus- und
Sicherheitstechnik

Geräte für Werkstatt,
Haus und Garten

Arbeitsböcke und
Steigergeräte

Werbemittel

Home, Workshop, DIY

Prüf-, Mess-, Suchgeräte / Multifunction-Detectors



Multifunktions-Detector WMV Plus


Metal/Spannungs/Balkensuchgerät

- Zum Auffinden von Metall, spannungsführenden Leitungen (Wechselspannung) und Holzbalken z.B. in Wänden.
- 3 Funktionen in einem Gerät, Funktionen einzeln anwählbar.
- Exakte Anzeige des Messergebnisses über großes LCD-Display (numerisch und über Balken) sowie akustisch.
- Automatische Empfindlichkeitsregelung.
- Automatische Abschaltung nach Beendigung der Messung.
- Batterie-Unterspannungsanzeige.
- Batteriefach für 9 V Block (Lieferung ohne Batterie).
- Bedienerfreundlich durch Bedientasten seitlich und vorne. Ergonomisches Design.
- Maximale Erkennungstiefe: Holz bis zu 40 mm, Wechselspannung ca. 30-50 mm, Metall ca. 50-80 mm.

Multi-Function Detector WMV Plus

Metal/voltage/beam detector

- For locating metal, voltage-carrying cables (AC voltage) and wooden beams, e.g. in walls.
- 3 functions on one appliances, functions can be individually applied.
- Accurate display of the measurement result on a large LCD display (numerical and by bar charts) as well as acoustically.
- Automatic sensitivity control.
- Automatic switch-off after end of the measurement.
- Battery low voltage display.
- Battery compartment for 9 V block (delivered without battery).
- User friendly through the operating button on the side and front. Ergonomic design.
- Maximum detection: wood up to 40 mm, AC voltage approx. 30-50 mm, metal approx. 50-80 mm.

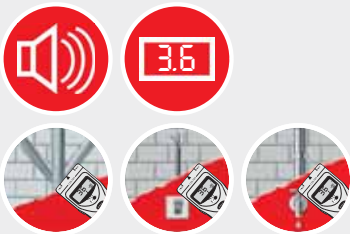

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging
1 29818 0	249909	1	Blister



Elektronischer Spannungsprüfer VT 400

Für Gleich- und Wechselspannung von 12 - 400 Volt.

- Sicherheit bei allen Elektroarbeiten für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche, z.B. zum Prüfen auf Spannungsfreiheit beim Arbeiten an elektrischen Anlagen oder zum Prüfen im Niederspannungsbereich, z.B. in der Auto-Elektrik oder an Elektrospielzeug.
- Sicher in der Anwendung. Praxisgerecht im Design.
- Übersichtliche Stufenanzeige durch hell leuchtende LEDs.
- Bei Gleichspannungs-Prüfung wird die Polarität, welche am Anzeigegriff anliegt, angezeigt.
- Robust, schlag- und bruchfest, staubgeschützt.

Electronic Voltage Tester VT 400

The reliable instrument for safe testing of direct and alternating currents voltages from 12 to 400 V.

- A multi-purpose instrument with a variety of many different applications. For example in checking the workings of electrical appliances in the home, office and factory, or testing in the low voltage range of car electrics and items such as electric toys.
- The VT 400 is safe to use. Robust in design.
- Values are shown in graduated steps on a bright display (LED).
- With the direct voltage check, the polarity present at the display unit handle is displayed.
- The casing is unbreakable and dust/waterproof.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging
1 29404 0	047963	1	Blister

Prüf-, Mess-, Suchgeräte / Multifunction-Detectors



Elektronischer Multi-Test MT 6 S/2

- Berührungsloses Auffinden von Leitungen mit Wechselspannung.
- Überprüfen von Außenleiter, Neutralleiter und Schutzleiter an Steckdosen.
- Durchgangsprüfung, z.B. von Sicherungen, Glühlampen, etc.
- Polaritätsprüfung, z.B. bei Batterien.
- Anzeige über LED.
- Klein und handlich.
- Durch superhelle LED auch als Taschenlampe verwendbar.
- Inklusive 3 austauschbare Knopfzellen.

Electronic Multi-Tester MT 6 S/2

- Non-contact location of cables with AC voltage.
- Checking phase, neutral and earthing conductor at the sockets.
- Continuity check, e.g. of fuses, bulbs, etc.
- Polarity check, e.g. of fuses, bulbs, etc.
- Display through the LED.
- Small and handy.
- Because of the super-bright LED, can also be used as a torch.
- Inclusive 3 replaceable coin cells.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging
1 29715 0	249916	1	Blister

 


Feuchtigkeits-Detector MD

- Zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts von Holz oder Baustoffen wie z.B. Beton, Ziegel, Estrich, Gipskarton, Tapeten, etc.
- Messbereich von 5 - 50 % für Holz bzw. 1,5 - 33 % bei Baustoffen.
- Anzeige über großes LCD-Display (in Prozent, Auflösung 0,1 %) sowie akustisch (abschaltbar).
- Praktische „Hold“-Funktion ermöglicht Messen auch an schlecht zugänglichen Stellen.
- Automatische Abschaltung ca. 3 Minuten nach letztem Gebrauch.
- Batterie-Unterspannungsanzeige.
- Robustes, handliches Gehäuse mit separatem Batteriefach für 9 V Block (Lieferung ohne Batterie).
- Mit Schutzkappe.

Moisture Detector MD

- To determine the moisture content of wood building material, such as, e.g. concrete, brick, screed, plasterboard, wallpaper, etc.
- Measurement range of 5 - 50 % for wood, or 1.5 - 33 % for building material.
- Display on a large LCD display (in percent, resolution 0.1 %) as well as acoustically (can be deactivated).
- Practical „hold“ function also makes measurement possible at locations difficult to access.
- Automatic switch-off approx. 3 mins, after last application.
- Battery low voltage display.
- Robust, ergonomic housing with separate compartment for 9 V monobloc battery (not included).
- With protective cap.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging
1 29868 0	249893	1	Blister

Haushalt & Hobby / House & Hobby



Signograph 25 Diamant-Set

Elektro-Gravierer - Gravieren so einfach wie schreiben.

- Signograph 25 Diamant, geliefert im Set mit Diamant-, Hartmetall- und gehärtetem Stichel, sowie zwei Modellierstiften für Weichmetalle wie Kupfer, Zinn und Alu-Folie.

Signograph 25 Diamant-Set

Electric engraver - Engraving is as easy as writing.

- The universal set for all materials from soft to extra hard. With diamond, hard metal and hardened styluses. 2 forming heads for soft metals such as copper, tin and aluminium.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging
1 50076 0	012312	1	Karton / Sales Box



Signograph 25 Set

Elektro-Gravierer - Gravieren so einfach wie schreiben.

- Leistungsstarkes Graviergerät, 25 Watt, mit gehärtetem Stichel, sowie austauschbarem Hartmetall-Stichel.

Signograph 25 Set

Electric engraver - Engraving is as easy as writing.

- A powerful engraver with interchangeable hardened stylus and hard metal stylus. Especially suitable for hard materials and for all soft metals, plastic, etc.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Verpackung Packaging
1 50074 0	002566	1	Karton / Sales Box

Signograph-Zubehör Signograph accessories

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Bezeichnung Description
1 50813 0	020485	1	Adapter für Ersatzstichel / Adapter for spare stylus
1 50053 0	011964	1	Diamantstichel 2,5 x 18 / Diamond stylus 2,5 x 18
1 50054 0	020492	1	Hartmetallstichel / Sintered carbide stylus
1 50824 0	020508	1	Modellierstift, kugelförmig / Modelling tool, ball tip
1 50825 0	020515	1	Modellierstift, spitz / Modelling tool, pointed

Schlauchtrommeln / Hose Reels



Druckluftschlauchtrommel Anti Twist

Mit Axial-Anschluss zum praktischen Auf- und Abrollen während der Arbeit.

- Mit hochwertigem Gewebeschlauch.
- Bis 15 bar Betriebsdruck.
- Axial-Anschluss, dadurch auch während des Betriebs auf- und abrollbar.
- Mit Metall-Einhand-Schnellkupplungen, Verbindungsschlauch und Wandhalterung.
- Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialkunststoff.
- Gestell aus verzinktem Stahlrohr.

Compressor hose reel Anti Twist

With axial connection permitting rolling up or out during operation.

- With high-quality fabric hose, oil-resistant.
- Up to 15 bar of pressure.
- Throughflow system, axial connection permitting it to be rolled up or out, even during operation.
- With quick release couplings (DIN), connection hose, and wall mounting.
- Drum is made of special highly breakproof plastic.
- Frame made of steel tubing with bright galvanised zinc coating.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Schlauch Länge Hose length	Schlauch-Ø Hose-Ø	Betriebsdruck Working pressure	Armatur Fittings
1 12701 0	001385	1	20 m	6/12 mm	15 bar	
1 12703 0	002481	1	20 m	9/15 mm	15 bar	DIN



Druckluftschlauchtrommel Standard

- Mit hochwertigem Gewebeschlauch.
- Bis 15 bar Betriebsdruck.
- Mit Metall-Einhand-Schnellkupplungen.
- Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialkunststoff.
- Gestell aus verzinktem Stahlrohr.

Compressor hose reel Standard

- With high-quality fabric hose, oil-resistant.
- Up to 15 bar of pressure.
- Complete with quick release couplings (DIN).
- Drum is made of special highly breakproof plastic.
- Frame made of steel tubing with bright galvanised zinc coating.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Schlauch Länge Hose length	Schlauch-Ø Hose-Ø	Betriebsdruck Working pressure
1 12702 0	001392	1	20 m	6/12 mm	15 bar

Schlauchtrommeln / Hose Reels



Wasserschlauchtrommel WS 32

Die leichte, praktische und mobile Wasserschlauch-Verlängerung.

- Spezialschlauch mit Textileinlage und spiralgewickeltem Kreuzgewebe.
- Hochelastisch und strapazierfähig.
- Mit Schlauch-Schnellanschluss, Wasserstopp und verstellbarer Spritzdüse.
- Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialkunststoff.
- Stabiles Tragegestell aus verzinktem Stahlrohr.
- Leicht ab- und aufgerollt und platzsparend aufgeräumt.

Water hose reel WS 32

The light, practical and mobile water hose extension.

- Special hose with textile inlay and spiral wound cross-weave.
- Flexible and pressure-resistant.
- With a spraying nozzle with waterstop and a top connector.
- Drum is made of special highly breakproof plastic.
- Strong carrying frame made of galvanized tubular steel.
- Easy to wind and rewind.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Schlauch Länge Hose length	Schlauch-Ø Hose-Ø	Trommel-Ø Reel-Ø
1 23712 0	079575	1	20 m	1/2"	320 mm



Brobusta® G Leer

Die Ordnungshilfe für alles was aufzurollen ist.

- Schläuche.
- Weidezäune.

Brobusta® Reel Drum - Empty

For everything that needs to be rolled up.

- Tubes.
- Rolls of fencing.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Trommel-Ø Reel-Ø
1 31900 0	058266	1	380 mm



Aufbewahrungstrommel leer

Die Ordnungshilfe für alles was aufzurollen ist.

- Schläuche.
- Weidezäune.

Hose storage reel

For everything that needs to be rolled up.

- Tubes.
- Rolls of fencing.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Trommel-Ø Reel-Ø
1 13071 0	000647	1	290 mm

Böcke und Steiggeräte

Industrial Ladders & Steps



Böcke
Trestles

206



Leitern
Ladders

209



Haushaltsleitern
Stepladders

215



Holzleitern
Wooden Ladders

216



Gerüst
Ladder Scaffold

216

Steckdosenleisten,
Tischsteckdosen

Überspannungsschutz

Stromverteilung

Leuchten, Strahler
und Leuchtmittel

Haus- und
Sicherheitstechnik

Geräte für Werkstatt,
Haus und Garten

Arbeitsböcke und
Steiggeräte

Werbemittel

Industrial Ladders & Steps

Arbeitsböcke / Trestles



Stahl-Arbeitsbock MB 110

- Stabiles, standfestes Stahl-Vierkantrrohr.
- Schlag- und kratz feste Kunststoffbeschichtung.
- Platzsparend zusammenklappbar.
- Einfache Montage.
- Teil-zerlegt im Display-Karton.

Steel workstand MB 110

- Strong, stable square-profile steel tubing.
- Impact and scratch-resistant plastic coating.
- Folds up to save space.
- Easy to install.
- Box contents require partial assembly.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Höhe Height	Breite Width	Tragfähigkeit Loading capacity	Gewicht ca. Weight ca.
1 44480 0	101658	4	71 cm	0,63 m	110 kg	3,5 kg



Falt-Arbeitsbock MB 120 KH

- Stabiler, standfester Stahlbock.
- Ideal auf Treppen. Füße mit Schutzkappen.
- Füße bis zu 86 cm einzeln höhenverstellbar, bequem mit Schnellspannvorrichtung.
- Schlag- und kratz feste Kunststoffbeschichtung.
- Breite, rutschsichere Auflagefläche.
- Kompakt zusammenfaltbar, mit Tragegriff.
- Im Display-Karton.

Extending workstand MB 120 KH with quick-clamping system

- Strong, stable steel trestle.
- Ideal on staircases; feet fitted with protective caps.
- Fitted with quick-clamping system. Legs individually and conveniently height-adjustable up to 86 cm.
- Impact and scratch-resistant plastic coating.
- Wide, non-slip surface.
- Compact, can be folded up, comes with carrying handle.
- Delivered in full colour sales box.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Höhe Height	Breite Width	Tragfähigkeit Loading capacity	Höhenverstellbar Height-adjustable	Gewicht ca. Weight ca.
1 44461 0	147687	2	86 cm	0,96 m	120 kg	Bis 86 cm / Up to 86 cm	6,9 kg

Arbeitsböcke / Trestles



Teleskop-Arbeitsbock MB 160 H

- Stabiles, standfestes Stahl-Vierkantrrohr.
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung.
- Platzsparend zusammenklappbar.
- Höhenverstellbar durch leicht zu bedienende Sicherheits-Rastbolzen.
- Ausklappbarer Rasthaken gegen seitliches Abrutschen der Arbeitsplatte (max. 64 cm breit).
- Einfache Montage.
- Teil-zerlegt im Display-Karton.

Telescopic extending workstand MB 160 H

- Strong, stable square-profile steel tubing.
- Impact and scratch-resistant plastic coating.
- Folds up to save space.
- Vertically adjustable - stability assured by user-friendly locking pins.
- Extending locking hooks prevent the worktop from sliding off sideways (max. 64 cm wide).
- Easy to install.
- Box contents require partial assembly.



Artikel-Nr.	Barcode	VPE	Höhe	Breite	Tragfähigkeit	Höhenverstellbar	Gewicht ca.
Article No.	4007123...	UP	Height	Width	Loading capacity	Height-adjustable	Weight ca.
1 44470 0	101641	2	130 cm	0,68 m	160 kg	82 - 130 cm	7,5 kg



Aluminiumbock AMB 200

- Breite Doppelauflage (16 cm).
- Pro Seite zwei Sprossen gesteckt und gebördelt.
- Scharniere aus Stahl, verzinkt.
- Zwei Nylongurte als Spreizsicherung.

Aluminium Trestles AMB 200

- Extra wide platform for large work pieces and stability.
- Stable ladder side rails with 2 specially fixed rungs on each side guarantee extremely high stability.
- Hinges of galvanised steel.
- Strong nylon cords to prevent trestle slipping open.



Artikel-Nr.	Barcode	VPE	Höhe	Breite	Tragfähigkeit	Gewicht ca.
Article No.	4007123...	UP	Height	Width	Loading capacity	Weight ca.
1 44410 0	094714	1	80 cm	0,75 m	200 kg	5,0 kg

Arbeitsböcke / Trestles



Sägebock MB 150 S

- Stabiles, standfestes Stahl-Winkelprofil.
- Hoher Rostschutz durch galvanisch verzinkte Oberfläche.
- Rutschsichere, verzahnte Auflagefläche.
- Kompakt zusammenfaltbar.
- Leicht transportierbar.
- Teil-zerlegt im Display-Karton.

Saw Horse MB 150 S

- Strong, stable, angled steel profile.
- Galvanised finish ensures effective protection against rust.
- Non-slip, serrated supporting surface.
- Compact, can be folded up.
- Easy to carry.
- Box contents require partial assembly.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Höhe Height	Breite Width	Tiefe Depth	Tragfähigkeit Loading capacity	Gewicht ca. Weight ca.
1 44084 0	112319	2	79 cm	0,81 m	85 cm	150 kg	8,4 kg



Holz-Arbeitsbock oder Tapezierbock HAB 150

- Handwerklich stabile Ausführung.
- Beste Verarbeitung.
- Zusätzliche Auflage, klappbar.
- Die Holme sind aus astfreiem Nadelholz. Für die Sprossen kommt ausschließlich Buchenholz zur Verwendung.
- Durchgehende Verzapfung mit Verkeilung als Holm-Sprossen-Verbindung als wichtigstes Qualitätsmerkmal.
- Standardmässig mit extra stabilen, verzinkten Beschlägen versehen.

Wooden Stepladder and Trestle HAB 150

- Solid and stable.
- Workmanship of the highest quality.
- Additional folding platform.
- The side rails are made of selected pine, and premium quality beech is used for the rungs.
- The most important sign of quality are the full-thickness mortise-joints, secured by wedges, which join the side rails and rungs.
- The ladder come complete with robust galvanised fittings to give even greater stability.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Höhe Height	Breite Width	Tragfähigkeit Loading capacity	Sprossen Rungs	Gewicht ca. Weight ca.
1 48501 0	030453	1	90 cm	0,63 m	150 kg	2 x 3	6,9 kg

Leitern / Ladders



Mehrzweckleiter Premium 3-teilig


6 Anwendungsmöglichkeiten in einer Leiter.

- Als Anlegeleiter einfach, Schiebeleiter zweifach, Schiebeleiter dreifach, Stehleiter, Stehleiter mit Schiebeteil nach oben, Stehleiter mit Schiebeteil nach unten auf Treppen, verschiedenen Ebenen, an Böschungen und Unebenheiten.
- Spezielles Spreiz-Fußteil geschraubt und geschweißt für allerbeste Standsicherheit und Stabilität.
- Beschläge in handwerklicher Qualität.
- Kräftige Stahlscharniere für höchste Beanspruchung.
- Hochfeste Spreizsicherungs-Spanngurte und zusätzliche Spreizsicherung aus Metall, absolut zug- und druckfest.
- Signalstreifen an den Holmen.
- Holme, Sprossen und Spreiz-Fußteil aus Aluminium.

Multi-purpose 3-section Ladder Premium


6 applications in one ladder.

- As one-piece ladder, double extension ladder, triple extension ladder, stepladder, stepladder with upward extension, stepladder with downward extension for use on staircases, different levels, banks and irregular surfaces.
- Special extra wide base - screwed and welded for firm standing and top stability.
- Fittings to hand-craft quality standards.
- High quality fittings - strong steel sliding rails for heavy use.
- Totally immovable, strong cord and additional metal bars to prevent ladder slipping open.
- With safety warning stripes on the sides.
- Side rails, rungs and wide base section made of aluminium.

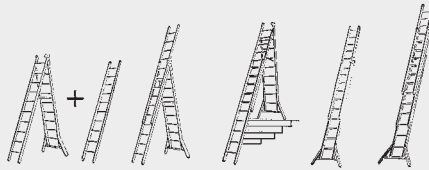

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Sprossen Rungs	Länge Schiebeleiter Length extension ladder	Höhe Stehleiter Height of stepladder	Transportmaße: Länge x Breite x Tiefe Transport dimensions: length x width x depth	Gewicht ca. Weight ca.
1 46161 0	064236	1	3 x 8	2,5 - 5,3 m	2,4 - 3,8 m	2,5 x 0,9 x 0,17 m	19,5 kg
1 46162 0	064243	1	3 x 10	3,1 - 7,3 m	3 - 4,8 m	3,1 x 1 x 0,2 m	26,5 kg
1 46163 0	064250	1	3 x 12	3,7 - 8,7 m	3,5 - 5,9 m	3,7 x 1 x 0,2 m	30 kg

Leiternmaße im Überblick Ladder Dimensions at a Glance

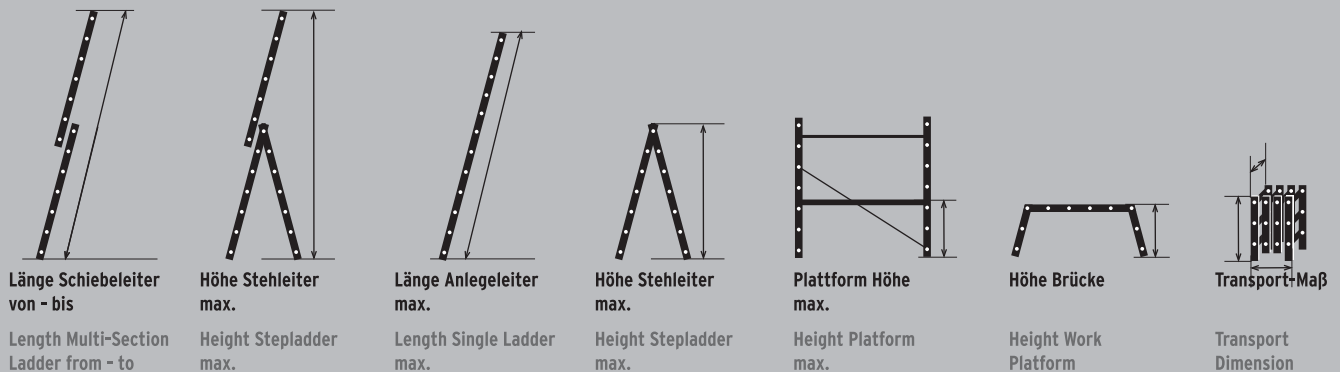

Leitern / Ladders



Mehrzweckleiter Aluminium 3-teilig


5 Anwendungsmöglichkeiten in einer 3-teiligen Leiter kombiniert.

- Einsetzbar als einfache Anlegeleiter, zwei- und dreifache Schiebeleiter, Stehleiter und Stehleiter mit Schiebeteil.
- Extrem standsicher durch rutschfesten Querfuß mit Gummi-Auflagen und hochfeste Spreizsicherungs-Spanngurte.
- Holme und Sprossen aus Aluminium.

Multi-purpose 3-section Aluminium Ladder

5 different arrangements are possible, combined in a 3-section ladder.

- Can be used as a simple straight ladder, a double- or triple-section sliding extension ladder, a stepladder or as an extending stepladder.
- Exceptionally stable, with sturdy outrigger-type transverse base bar fitted with anti-slip rubber feet.
- Side rails and rungs of aluminium.

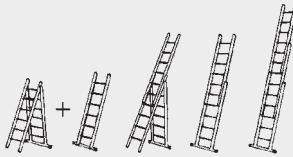

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Sprossen Rungs	Länge Schiebeleiter Length extension ladder	Höhe Stehleiter Height of stepladder	Transportmaße: Länge x Breite x Tiefe Transport dimensions: length x width x depth	Gewicht ca. Weight ca.
1 46131 0	002214	1	3 x 6	2 - 4,2 m	1,9 - 2,9 m	2 x 0,5 x 0,17 m	13,2 kg
1 46133 0	001996	1	3 x 8	2,5 - 5,6 m	2,4 - 3,7 m	2,5 x 0,5 x 0,17 m	16,5 kg
1 46135 0	002221	1	3 x 10	3,1 - 7,3 m	3 - 4,8 m	3,1 x 0,5 x 0,2 m	23,3 kg
1 46137 0	002238	1	3 x 12	3,7 - 8,7 m	3,5 - 5,9 m	3,7 x 0,5 x 0,2 m	28 kg

Seilzugleiter Aluminium

- Die richtige Leiter für Handwerk, Industrie und Renovierungsarbeiten.
- Die Außenleiter, mit der Anwender zügig hoch hinaus kommen.
- Durch den außenliegenden Brennenstuhl-Seilzug bequem und sicher zu handhaben.
- Arbeitshöhen bis 10 m sind einfach und schnell zu erreichen.
- Die mühelose Verstellung von Sprosse zu Sprosse macht diese Leiter besonders bedienerfreundlich.

Aluminium Rope-operated 2-section Ladder

- The proper ladder for tradesmen, industry and renovation work.
- The outdoor ladder which enables the user to rise to great heights.
- Convenient and safe to operate via the external Brennenstuhl rope system.
- Working heights of up to 10 m are easily and quickly reached.
- The effortless rung-by-rung height adjustment makes this ladder particularly user-friendly.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Sprossen Rungs	Länge Schiebeleiter Length extension ladder	Transportmaße: Länge x Breite x Tiefe Transport dimensions: length x width x depth	Gewicht ca. Weight ca.
1 46028 0	004171	1	2 x 18	5,3 - 9,8 m	5,3 x 0,4 x 0,16 m	29 kg

Leitern / Ladders




Schiebeleiter Aluminium 2-teilig

- Die Leitern-Elemente können auseinander genommen und als 2 separate Anlegeleitern verwendet werden.
- Höhenverstellbare Außenleiter für vielseitigen Einsatz.
- Arbeitshöhen von 2 bis 9 m sind leicht zu erreichen.
- Das unkomplizierte, sichere Stecksystem ermöglicht sprossenweise Höhenverstellung.

Aluminium 2-section Ladder

- The ladder sections can be separated and used as 2 independent single ladders.
- Highly adjustable ladders for multi-purpose use.
- Working heights from 2 to 9 m are easily achieved.
- The safe and uncomplicated adjustment mechanism allows height variation at each rung position.

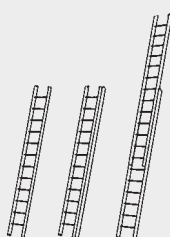

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Sprossen Rungs	Länge Schiebeleiter Length extension ladder	Transportmaße: Länge x Breite x Tiefe Transport dimensions: length x width x depth	Gewicht ca. Weight ca.
1 46015 0	026326	1	2 x 8	2,5 - 4,5 m	2,5 x 0,4 x 0,13 m	10,3 kg
1 46019 0	002412	1	2 x 9	2,8 - 4,8 m	2,8 x 0,4 x 0,13 m	11,2 kg
1 46016 0	002399	1	2 x 12	3,7 - 6,4 m	3,7 x 0,4 x 0,15 m	15,5 kg
1 46017 0	002405	1	2 x 15	4,5 - 7,8 m	4,5 x 0,4 x 0,15 m	20 kg



Anlegeleiter Aluminium

- Robuste Leiter für alle Anwender, die hoch hinauf müssen.
- Mühelos zu transportieren wegen des geringen Gewichtes.
- Stabile Holme, profilierte Sprossen und rutschfeste Kunststoff-Füße sind der Garant für optimale Sicherheit und hohe Standfestigkeit.

Single Aluminium Ladder

- A robustly constructed outdoor ladder for all those who need to work high up.
- Light weight ensures easy transportation.
- High-strength side rails, profiled rungs and non-slip plastic feet guarantee optimal inbuilt safety and high stability.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Sprossen Rungs	Länge Anlegeleiter Length of ladder	Transportmaße: Länge x Breite x Tiefe Transport dimensions: length x width x depth	Gewicht ca. Weight ca.
1 46080 0	026203	1	6	1,9 m	1,9 x 0,4 x 0,06 m	3,1 kg
1 46081 0	002429	1	8	2,5 m	2,5 x 0,4 x 0,06 m	4,1 kg
1 46082 0	004188	1	10	3,1 m	3,1 x 0,4 x 0,06 m	4,9 kg
1 46083 0	002436	1	12	3,6 m	3,6 x 0,4 x 0,07 m	7 kg
1 46084 0	002443	1	15	4,5 m	4,5 x 0,4 x 0,07 m	8 kg
1 46085 0	004195	1	18	5,3 m	5,3 x 0,4 x 0,07 m	9,5 kg

Leitern / Ladders




Leitern-Ständer

- Sicher - durchdacht - kundenfreundlich - gut gewartet durch unseren Außendienst.
- Die ideale Abverkaufshilfe für Ihr Leitern-Programm.
- Korrosionsgeschützt durch Feuerverzinkung.
- Extrem standsicher durch Verstrebungen.
- Leitern diebstahlgesichert.
- Bodenverankerung möglich.
- Leitern sturmgesichert.

Ladder stand

- Safe - well thought-out - customer-friendly - well-serviced by our field staff.
- The ideal sales aid for your ladder range.
- Galvanised for corrosion protection.
- Sturdy bracing struts guarantee maximum stand stability.
- Ladders are protected against theft: the padlocked bar prevents improper self-service.
- Floor anchors can be incorporated.
- Chained for safety: the stormproof safety chain prevents individual ladders toppling over even in strong gusts of wind.

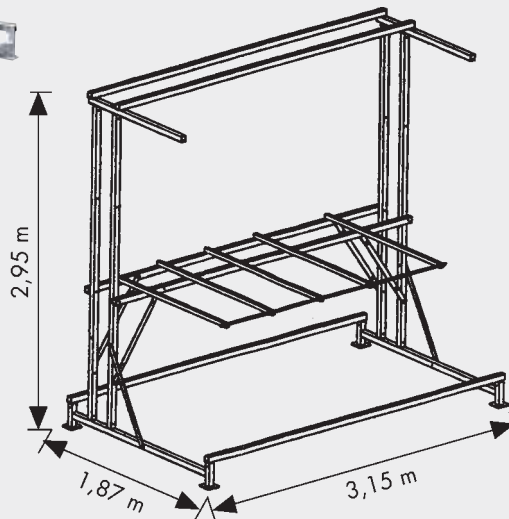

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE
1 49995 0	079421	UP

1 49995 0	079421	1
-----------	--------	---

Multi-way-Extensions
Surge Protection
Power Distribution
Lighting
Home Security & Safety
Home, Workshop, DIY
Trestles and Ladders
Advertising medium

Leitern / Ladders



Teleskopleiter Aluminium

Die variable Aluminium-Leiter für vielseitigen Einsatz.

- Als Anlegeleiter, Stehleiter und Stehleiter im Treppenbereich einsetzbar.
- Durch die bewährten Brennenstuhl-Gelenke ist eine schnelle Veränderung von der Steh- zur Anlegeleiter möglich.
- Mühelose Verstellung von Sprosse zu Sprosse durch seitliche Sicherheits-Rastverschlüsse.
- Standsicher durch Gummi-Auflagen.
- Auf kleinstem Raum zu transportieren und aufzubewahren.
- Holme und Sprossen aus Aluminium.

Telescopic Aluminium Ladder

The variable lightweight ladder for universal applications.

- Can be used as a straight ladder or a stepladder, and this also on stairs or uneven surfaces.
- The well proven Brennenstuhl hinges enable the ladder to be modified from a straight ladder to a stepladder within a few seconds.
- Easy and safe rung-by-rung height adjustment.
- Equipped with non-slip rubber feet.
- Exceptionally compact for easy transporting and storage.
- Side rails and rungs of aluminium.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Sprossen Rungs	Höhe Stehleiter Height of stepladder	Länge Anlegeleiter Length of ladder	Transportmaße: Länge x Breite x Tiefe Transport dimensions: length x width x depth	Gewicht ca. Weight ca.
1 42034 0	042562	1	4 x 4	max. 2,1 m	max. 4,2 m	1,3 x 0,6 x 0,2 m	14,8 kg
1 42035 0	042579	1	4 x 5	max. 2,6 m	max. 5,3 m	1,6 x 0,6 x 0,2 m	17,3 kg



Teleskop-Vielzweckleiter Aluminium 6-Gelenk

Die variable Aluminium-Leiter für vielseitigen Einsatz.

- Einsetzbar als höhenverstellbare Stehleiter, Stehleiter im Treppenbereich und Anlegeleiter.
- Schnell und mühelos veränderbar durch die bewährten Brennenstuhl-Sicherheits-Gelenke.
- Mühelose Verstellung von Sprosse zu Sprosse durch seitliche Sicherheits-Rastverschlüsse.
- Standsicher durch rutschfeste Kunststoff-FüÙe.
- Auf kleinstem Raum zu transportieren und aufzubewahren.
- Holme und Sprossen aus Aluminium.

Telescopic 6-Hinge Aluminium Multi-purpose Ladder

The variable lightweight ladder for universal applications.

- Can be used as a straight ladder or a stepladder suitable for stairs or uneven surfaces.
- Proven Brennenstuhl safety hinges permit rapid, effortless adaptation.
- Easy and safe rung-by-rung height adjustment.
- Equipped with non-slip rubber feet.
- Exceptionally compact for easy transporting and storage.
- Side rails and rungs of aluminium.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Sprossen Rungs	Höhe Stehleiter Height of stepladder	Länge Anlegeleiter Length of ladder	TransportmaÙe: Länge x Breite x Tiefe Transport dimensions: length x width x depth	Gewicht ca. Weight ca.
1 42040 0	049196	1	16	max. 2,3 m	max. 4,8 m	1 x 0,5 x 0,33 m	19,1 kg

Leitern / Ladders



Brenette - Vielzweckleiter Aluminium 6-Gelenk


Von der Anlegeleiter bis zur Arbeitsbühne sind 6 Anwendungsmöglichkeiten gegeben.

- Die robuste Qualitätsleiter für alle Anwender-Bedürfnisse.
- Ideal für höchste Belastung und häufige Benutzung.
- Der breite Querfuß garantiert beste Kippsicherheit.
- Durch die Brennenstuhl®-Gelenke ist diese Leiter ein Verwandlungskünstler.
- Auf kleinstem Raum zu transportieren und aufzubewahren.

Brenette 6-Hinge Aluminium Multi-purpose Ladder

From a simple straight ladder through to a work platform, no fewer than 6 alternative configurations are possible.

- The convenient ladder for universal applications.
- Ideal for high loadings and frequent use.
- The wide outrigger-type legs guarantee maximum stability.
- The special Brennenstuhl® safety hinge joints make this ladder the ultimate in versatility.
- Exceptionally compact for easy transporting and storage.

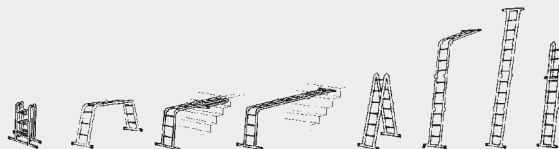

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Sprossen Rungs	Höhe Stehleiter Height of stepladder	Länge Anlegeleiter Length of ladder	Transportmaße: Länge x Breite x Tiefe Transport dimensions: length x width x depth	Höhe Brücke Height bridge	Gewicht ca. Weight ca.
1 42007 0	004126	1	12	1,8 m	3,6 m	1 x 0,4 x 0,28 m	1 m	14,8 kg
1 42008 0	001651	1	16	2,3 m	4,8 m	1,5 x 0,4 x 0,28 m	1 m	17,7 kg



Doppelstufenleiter Aluminium, Handwerkerqualität

Die sehr praktische und stabile Doppelstufenleiter.

- Beidseitig begehbar, deshalb ideal auch für Renovierungsarbeiten.
- Beste Standfestigkeit durch profilierte, breite Trittstufen für ermüdungsfreies Arbeiten.
- Hochfeste Spreizsicherungs-Spanngurte.
- Großflächig dimensionierte sichere Gelenkverbindung.
- Stabile Holme, profilierte Sprossen und rutschfeste Kunststoff-Füße sind der Garant für optimale Sicherheit und hohe Standfestigkeit.

Aluminium Double-Sided Stepladder - special trade quality

The very practical and stable ladder.

- The very practical and stable ladder which can be climbed on both sides. Ideal for renovation and redecoration.
- Optimal firm positioning by wide, ribbed rungs for easy working.
- High-strength spreader straps.
- With strong safety holding straps and a wide dimensioned and safe hinge joint.
- High-strength side rails, profiled rungs and non-slip plastic feet guarantee optimal inbuilt safety and high stability.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Stufen Anzahl Rungs	Höhe Stehleiter Height of stepladder	Transportmaße: Länge x Breite x Tiefe Transport dimensions: length x width x depth	Gewicht ca. Weight ca.
1 41203 0	107834	1	2 x 2	0,6 m	0,7 x 0,4 x 0,16 m	3,1 kg
1 41204 0	107841	1	2 x 3	0,9 m	0,9 x 0,4 x 0,16 m	4,0 kg
1 41205 0	107858	1	2 x 4	1,1 m	1,2 x 0,5 x 0,16 m	5,0 kg
1 41206 0	107865	1	2 x 5	1,3 m	1,4 x 0,5 x 0,16 m	6,1 kg
1 41207 0	107872	1	2 x 6	1,5 m	1,6 x 0,5 x 0,16 m	7,1 kg
1 41208 0	107889	1	2 x 7	1,7 m	1,9 x 0,5 x 0,16 m	8,1 kg

Leitern / Ladders




Doppelstufenleiter Aluminium

- Beidseitig begehbar, deshalb ideal auch für Renovierungsarbeiten.
- Beste Standfestigkeit durch profilierte, breite Trittstufen für ermüdungsfreies Arbeiten.
- Spreizsicherungs-Spanngurte.
- Großflächig dimensionierte sichere Gelenkverbindung.
- Stabile Holme, profilierte Sprossen und rutschfeste Kunststoff-Füße sind der Garant für optimale Sicherheit und hohe Standfestigkeit.

Aluminium Double-Sided Stepladder

- The very practical and stable ladder which can be climbed on both sides. Ideal for renovation and redecoration.
- Optimal firm positioning by wide, ribbed rungs for easy working.
- Spreader straps.
- With strong safety holding straps and a wide dimensioned and safe hinge joint.
- High-strength side rails, profiled rungs and non-slip plastic feet guarantee optimal inbuilt safety and high stability.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Stufen Anzahl Rungs	Höhe Stehleiter Height of stepladder	Transportmaße: Länge x Breite x Tiefe Transport dimensions: length x width x depth	Gewicht ca. Weight ca.
1 40203 0	020171	1	2 x 2	0,6 m	0,7 x 0,4 x 0,17 m	2,7 kg
1 40204 0	020188	1	2 x 3	0,8 m	0,9 x 0,4 x 0,17 m	3,6 kg
1 40205 0	020195	1	2 x 4	1 m	1,1 x 0,5 x 0,17 m	4,4 kg
1 40206 0	020201	1	2 x 5	1,2 m	1,4 x 0,5 x 0,17 m	5,2 kg
1 40207 0	020218	1	2 x 6	1,5 m	1,6 x 0,5 x 0,17 m	7,0 kg
1 40208 0	020225	1	2 x 7	1,7 m	1,8 x 0,5 x 0,17 m	7,8 kg

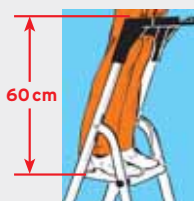

Haushaltsleiter Aluminium mit Arbeitsschale

Die extraleichte zuverlässige Haushaltsleiter mit großer Arbeitsschale ca. 28 x 11 cm zur Aufnahme von Werkzeugen etc. Erspart lästiges Auf- und Absteigen.

- Beste Standfestigkeit durch profilierte, breite Trittstufen für ermüdungsfreies Arbeiten. (Ab 6 Stufen mit Sicherheits-Spanngurten).
- Die Verwendung hochwertiger Aluminium-Profile und die fachmännische Verarbeitung garantieren lange Lebensdauer und Sicherheit.
- Hoher Sicherheitsbügel (60 cm).
- Platzsparend unterzubringen.

Aluminium Stepladder with Work-Tray

The extra-light and reliable aluminium ladder with a big work-tray (approx. 28 x 11 cm) for any kind of tools, etc. Saves time and unnecessary climbing up and down.

- Exceptional firm positioning by wide, ribbed rungs (with extra safety straps for the versions larger than 6 steps).
- A combination of high-quality aluminium profiles and expert workmanship guarantees prolonged serviceability and safety.
- High safety rail (60 cm).
- Compact for easy transporting and storage.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Stufen Anzahl Rungs	Plattformhöhe Platform height	Transportmaße: Länge x Breite x Tiefe Transport dimensions: length x width x depth	Gewicht ca. Weight ca.
1 40123 0	020102	1	3	0,6 m	1,4 x 0,4 x 0,12 m	3,6 kg
1 40124 0	020119	1	4	0,8 m	1,6 x 0,4 x 0,12 m	4,2 kg
1 40125 0	020126	1	5	1 m	1,8 x 0,5 x 0,12 m	4,8 kg
1 40126 0	020133	1	6	1,3 m	2,1 x 0,5 x 0,12 m	5,5 kg
1 40127 0	020140	1	7	1,5 m	2,3 x 0,5 x 0,12 m	7,3 kg
1 40128 0	020157	1	8	1,7 m	2,5 x 0,5 x 0,12 m	7,8 kg

Leitern / Ladders · Gerüst / Ladder Scaffold



Holz-Stehleiter

Die Sichere, auch für Elektro- und Malerarbeiten.

- Beste Holzqualitäten und sorgfältigste Verarbeitung garantieren dem Anwender ein Höchstmaß an Sicherheit und optimalem Verwendungskomfort.
- Die Holme sind aus astfreiem Nadelholz. Für die Sprossen kommt ausschließlich Buchenholz zur Verwendung.
- Das wichtigste Qualitätsmerkmal der Brennenstuhl Holz-Stehleiter ist die durchgehende Verzapfung mit Verkeilung als Holm-Sprossen-Verbindung. Das bedeutet: Durch diese Verzapfung und Verkeilung wird die größtmögliche Leimfläche und Statik erreicht.
- Alle Brennenstuhl Holz-Stehleitern sind standardmäßig mit extra stabilen, verzinkten Beschlägen und dem praktischen Eimerhaken versehen.
- Die Spannbolzen sind nachstellbar.

Wooden Stepladder

The safe one, also suitable for electrical and decorating work.

- Top quality wood and careful manufacturing guarantee the user the topmost comfort and safety.
- The side rails are made of selected pine, and premium quality beech is used for the rungs.
- The most important sign of quality are the full-thickness mortise-joints, secured by wedges, which join the side rails and rungs. This gives an extremely solid construction with excellent tread grip.
- All sizes come complete with a practical and useful hook and also robust galvanised fittings to give even greater stability.
- The tension bolts are adjustable.



Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Sprossen Rungs	Höhe Stehleiter Height of stepladder	Transportmaße: Länge x Breite x Tiefe Transport dimensions: length x width x depth	Gewicht ca. Weight ca.
1 48104 0	029365	1	2 x 4	1,2 m	1,2 x 0,5 x 0,12 m	7,0 kg
1 48105 0	029372	1	2 x 5	1,4 m	1,5 x 0,5 x 0,12 m	9,0 kg
1 48106 0	029389	1	2 x 6	1,7 m	1,8 x 0,5 x 0,12 m	10,5 kg
1 48107 0	029396	1	2 x 7	2 m	2,1 x 0,6 x 0,12 m	12,0 kg
1 48108 0	029402	1	2 x 8	2,2 m	2,3 x 0,6 x 0,12 m	14,0 kg
1 48110 0	029419	1	2 x 10	2,8 m	2,9 x 0,7 x 0,12 m	17,5 kg



Aluminium Gerüst mit Sicherheitsgeländer


Fahrbar - Höhenverstellbar - Variabel - Sicher

- Speziell entwickelt für die Innenrenovierung.
- Gerüst belastbar bis 225 kg.
- Großflächige, stabile Arbeitsplattform.
- Auch auf Treppen verwendbar.
- Ein Teil auch als Anlegeleiter verwendbar (belastbar bis 150 kg).
- Schnelle Montage.
- Geringer Platzbedarf in zerlegtem Zustand.

Aluminium Ladder Scaffold


Mobile - Vertically adjustable - Versatile - Safe

- Specially developed for interior renovation work.
- Max. loading 225 kg.
- Big, stable working platform.
- Can also be used on stairs and steps.
- One part can also be used as a ladder (load capacity up to 150 kg).
- Can be assembled quickly.
- Extremely compact to transport and store.

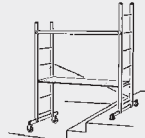

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP	Sprossen Rungs	Plattform Platform	Plattformhöhe Platform height	Länge Anlegeleiter Length of ladder	Transportmaße: Länge x Breite x Tiefe Transport dimensions: length x width x depth	Gewicht ca. Weight ca.
1 46160 0	049202	1	1 x 6	1,5 x 0,5 m	0,28 - 0,8 m	1,9 m	1,9 x 0,5 x 0,14 m	25 kg

 Werbemittel Modulwände



Modulwände
Displays

218



Aufkleber
Sticker

223



Kopfschilder
Head banner

223



Verkaufsschütten
Dump bins

225



Verkaufsstände
Sales displays

226

Steckdosenleisten,
Tischsteckdosen

Überspannungsschutz

Stromverteilung

Leuchten, Strahler
und Leuchtmittel

Haus- und
Sicherheitstechnik

Geräte für Werkstatt,
Haus und Garten

Arbeitsböcke und
Steigergeräte

Werbemittel

Advertising medium
Displays

Mit uns dreht sich Ihr Sortiment schneller



- Sortimente die auf Sie zugeschnitten sind
- Abdeckung aller Preislagen



- Effektive Bewirtschaftung mit Hilfe unseres Aussendienstes
- Hohe Lagerdrehzahlen durch genaue Marktkennntnis

Turn your assortment faster with us

- Ranges of products that are tailored to you
- Coverage of all price levels



- Effective management with the help of our field service
- High bearing speed due to exact business intelligence

Steckdosenleisten,
Tischsteckdosen

Überspannungsschutz

Stromverteilung

Leuchten, Strahler
und Leuchtmittel

Haus- und
Sicherheitstechnik

Geräte für Werkstatt,
Haus und Garten

Arbeitsböcke und
Steigergeräte

Werbemittel



- Energiesparen in aller Munde
brennenstuhl® bietet Lösungen



- Everyone's talking about saving energy
brennenstuhl® has the solutions

Multi-way-Extensions

Surge Protection

Power Distribution

Lighting

Home Security & Safety

Home, Workshop, DIY

Trestles and Ladders

Advertising medium

- LED-Licht in neuer Dimension
brennenstuhl® bietet
ein Komplettpaket



- The LED: a whole new dimension of light
The complete package from brennenstuhl®

Steckdosenleisten,
Tischsteckdosen

Überspannungsschutz

Stromverteilung

Leuchten, Strahler
und Leuchtmittel

Haus- und
Sicherheitstechnik

Geräte für Werkstatt,
Haus und Garten

Arbeitsböcke und
Steigergeräte

Werbemittel



- Das Warnmelderprogramm von brennenstuhl®
Beste Qualität für mehr Sicherheit



- brennenstuhl®'s alarm range - top quality keeping you safe

Multi-way-Extensions

Surge Protection

Power Distribution

Lighting

Home Security & Safety

Home, Workshop, DIY

Trestles and Ladders

Advertising medium

Werbemittel / Advertising medium



Klarsichtaufkleber mit Logo

Werbemittel

- Anzufordern über unseren Außendienstmitarbeiter.

Transparent sticker with logo

Advertising medium

- Can be ordered from your local sales representative.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Sprachen Languages	Abmessungen Measurements	Farbe Colour
0 41612 3	4007123...	1	Neutral	25 x 15 cm	Rot/Schwarz / Red/Black
0 41612 4	190966	1	Neutral	16,3 x 10 cm	Rot/Schwarz / Red/Black
0 41612 5	190973	1	Neutral	16,3 x 10 cm	Rot/Weiß / Red/White
0 41612 6	190980	1	Neutral	13 x 8 cm	Rot/Schwarz / Red/Black
0 41612 7	190997	1	Neutral	6,5 x 4 cm	Rot/Schwarz / Red/Black



Kopfschild: Logo mit Claim & Internetadresse

Werbemittel

- Sprachenneutral.
- Anzufordern über unseren Außendienstmitarbeiter.

Head banner: Logo with internet address

Advertising medium

- For all countries.
- Can be ordered from your local sales representative.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Sprachen Languages	Abmessungen Measurements
0 41562 2	156399	1	Neutral	98 cm x 40 cm
0 45257 2	566549	1	Neutral	125 cm x 40 cm



Kopfschild: Kabeltrommeln

Werbemittel

Head banner: Cable reels

Advertising medium

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Sprachen Languages	Abmessungen Measurements
0 45253 8	566464	1	DE	98 cm x 40 cm
0 45254 4	566518	1	DE	125 cm x 40 cm



Kopfschild: Verlängerungsleitungen

Werbemittel

Head banner: Extension leads

Advertising medium

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Sprachen Languages	Abmessungen Measurements
0 45253 7	566457	1	DE	98 cm x 40 cm
0 45254 3	566501	1	DE	125 cm x 40 cm

Werbemittel / Advertising medium



Kopfschild: Steckdosenleisten
Werbemittel

Head banner: Multi-Way extension sockets
Advertising medium

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Sprachen Languages	Abmessungen Measurements
0 45253 9	566471	1	DE	98 cm x 40 cm
0 45254 5	566525	1	DE	125 cm x 40 cm



Kopfschild: Überspannungs- und Blitzschutz
Werbemittel

Head banner: Surge/Overvoltage protection
Advertising medium

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Sprachen Languages	Abmessungen Measurements
0 45254 0	566488	1	DE	98 cm x 40 cm
0 45254 6	566532	1	DE	125 cm x 40 cm



Kopfschild: Arbeitslicht
Werbemittel

Head banner: work lights
Advertising medium

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Sprachen Languages	Abmessungen Measurements
0 45253 6	566440	1	DE	98 cm x 40 cm
0 45254 2	566495	1	DE	125 cm x 40 cm



Kopfschild: Sicherheitstechnik
Werbemittel

Head banner: Home safety
Advertising medium

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Sprachen Languages	Abmessungen Measurements
0 45253 5	566433	1	DE	98 cm x 40 cm
0 45254 1	566372	1	DE	125 cm x 40 cm

Werbemittel / Advertising medium



Universal-Schütte

Werbemittel

- Abmessungen 534 x 297 x 240 mm.
- Anzufordern über unseren Außendienstmitarbeiter.

Universal dump

Advertising medium

- Dimensions 534 x 297 x 240 mm.
- Can be ordered from your local sales representative.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Sprachen Languages	Bezeichnung Description
0 01084 4	4007123...	1	Neutral	mit Logo vorne / with logo
0 41868 1	215607	1	Neutral	Neutral



Stapelschütte

Werbemittel

- Lieferung ohne Ware.
- Anzufordern über unseren Außendienstmitarbeiter.

Stackable dump bin

Advertising medium

- Delivery without products.
- Can be ordered from your local sales representative.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Sprachen Languages	Bezeichnung Description
0 01083 7	091478	1	Neutral	Box für Stapelschütte / Box for stackable dump bin
0 01083 8	091485	1	Neutral	Kopfschild für Stapelschütte / Header for stackable dump bin
0 45103 7	249176	1	1. Seite deutsch, 2. Seite GB, NL, SE, ES, GR, TR, RU, PT, FI 1. side german, 2. side GB, NL, SE, ES, GR, TR, RU, PT, FI	Standby Kopfschild / Standby Head banner



Verkaufsschütte

Werbemittel

- Abmessungen 590 x 590 x 800 mm.
- Lieferung ohne Ware.
- Anzufordern über unseren Außendienstmitarbeiter.

Dump bin

Advertising medium

- Dimension 590 x 590 x 800 mm.
- Delivery without products.
- Can be ordered from your local sales representative.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode	VPE UP	Sprachen Languages
1 99986 0	036981	1	Neutral

Werbemittel / Advertising medium



Drahtgitterständer mit Aufsteckschild

- Anzufordern über unseren Außendienstmitarbeiter.

Wire grid sales display with sign

- Can be ordered from your local sales representative.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	Bezeichnung Description
1 99951 0	164479	Grundständer mit 4 Rollen und einem Aufsteckschild mit Brennenstuhl-Logo / Basic Stand with 4 wheels and design with Brennenstuhl logo
1 99952 0	164486	Gitterboden (alleine verwendbar oder als Boden für einen Korb) / Wire bottom (use on its own or as a bottom for a dump bin)
1 99953 0	164493	Einhängekorb (immer zusätzlich Gitterboden bestellen) / Basket (please order additional wire bottom)
1 99954 0	164509	Zusatz-Aufsteckschild (zur doppelseitigen Auslobung) / Additional sign
1 99955 0	164523	Haken, 20 cm lang / Euro slot hook 20 cm long
0 41807 7	217779	Kopfschild Überspannungsschutz / Head banner surge/overvoltage protection
0 41647 8	197545	Kopfschild 1 Seite Rauchmelder/1 Seite LED / Head banner 1side smoke detectors/1 side LED



Garant® Verkaufsständer

- Wird auf Wunsch kostenlos geliefert bei einer Bestellmenge von mindestens 16 Kabeltrommeln oder auch in Verbindung mit Verlängerungskabel nach Ihrer Wahl.
- Grundmaß 62 x 50 cm.
- Anzufordern über unseren Außendienstmitarbeiter.

Garant® Sales Stand

- Will be supplied FOC on request for orders of 16 cable reels, or for a mixture of reels and extension leads.
- Basic dimensions 62 x 50 cm.
- Can be ordered from your local sales representative.

Artikel-Nr. Article No.	Barcode 4007123...	VPE UP
1 19900 0	020621	1

**Die Brennenstuhl
International Group**

**The Brennenstuhl
International Group**



Souffelweyersheim Tübingen
Baar Taufkirchen



brennenstuhl®

Wir sind genau da, wo Sie uns brauchen.
We are exactly where you need us.



Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
Elektrotechnik · Elektronik · Sicherheitstechnik

72074 Tübingen · Seestraße 1-3 · Germany
Tel. +49(0)7071-8801-0 · Fax +49(0)7071-87657
www.brennenstuhl.com · info@brennenstuhl.de

ILN-Nr. 40-07123-00000-5
Ust.-Id.-Nr. DE 146890047



Ihr Brennenstuhl-Außendienst - in ganz Deutschland für Sie unterwegs, in ganz Deutschland für Sie da.
Fordern Sie ihn! Er ist mit Rat und Tat zur Stelle.
Er berät Sie bei der bedarfsgerechten Sortimentsentscheidung.
Er ist Ihr Ansprechpartner, wenn es um erfolgreichen Abverkauf unserer Produkte geht.

Your Brennenstuhl Sales Representative - on the road for you in the whole of Germany, there for you in the whole of Germany.
Call them. They are there to offer advice.
They will advise you on the right selection choices.
They are your contact for successful sales of our products.