

STRONG

Digitaler HD+ Satelliten Receiver

SRT 7806

Schon
mit dabei:
**6 Monate
HD+ gratis**

- ✓ HD+ Sender-Paket für 6 Monate gratis
- ✓ Testphase endet automatisch
- ✓ kein Abo, keine Registrierung

HD+ Sender-Paket

23 Private
HD-Sender



40 Freie
HD-Sender



Picture similar



HD-Unterhaltung auf höchstem Niveau

SRT 7806 überzeugt mit nützlichen Funktionen für den Empfang von HD-Fernsehen. RSS Feeds, das Abspielen von Dateien über USB und 6 Favoritenlisten sind nur einige der vielen Highlights. SRT 7806 bietet mit einer Speicherkapazität von mehr als 3.000 Kanälen und 20 Timern noch mehr Gelegenheiten, Ihre gern gesehenen TV-Sendungen einzuschalten. Mit der bereits integrierten HD+ Karte empfangen Sie das HD+ Sender-Paket mit 23 privaten HD-Sendern in den ersten 6 Monaten gratis.

- 23 private HD-Sender und über 40 frei empfangbare HD-Sender (6 Monate Gratisphase) über Smartkarten-Einschub, verschlüsselt durch NagraVision Conditional Access¹
- Empfang der frei verfügbaren Satellitenprogramme²
- USB-Abspielfunktion von Text-, Foto-, Video- und Musikdateien³
- RSS Feeds-Empfang über Ethernet-Anschluss⁴
- Exzellente Ton- und Bildqualität
- 6 Favoritenlisten für TV und Radio
- Mehr als 3.000 Programmspeicherplätze
- 20 Timer
- Elektronisches TV-Programm (EPG) mit Programminformationen und Vorschau bis zu 7 Tage im Voraus⁵



DVB S2

NAGRA
KUDELSKI

HDMI

DOLBY AUDIO™

DiSEqC1.0


ECO
Standby

Digitaler HD+ Satelliten Receiver SRT 7806

- 23 private HD-Sender und über 40 frei empfangbare HD-Sender (6 Monate Gratisphase) über Smartkarten-Einschub, verschlüsselt durch NagraVision Conditional Access¹
- Empfang der frei verfügbaren Satellitenprogramme²
- RSS Feeds-Empfang über Ethernet-Anschluss³
- Exzellente Ton- und Bildqualität
- 6 Favoritenlisten für TV und Radio
- Mehr als 3.000 Programmspeicherplätze
- 20 Timer
- Elektronisches TV-Programm (EPG) mit Programminformationen und Vorschau bis zu 7 Tage im Voraus⁴
- Kindersicherung mit Menüsperre
- Teletext mit Unterseitenfunktion über Eingabe mit der Fernbedienung⁴
- Mehrsprachige Audioauswahl und Untertitelfunktionen⁴

- Dolby® Digital Plus (HDMI)⁵
- Digitaler Ton über koaxialen S/PDIF-Ausgang
- DiSEqC 1.0, SatCR unterstützt
- Standby-Taste an der Vorderseite
- Automatischer Standby nach Vordefinition oder Timer-Programmierung
- Standby-Energiesparmodus (< 1 W)
- **Anschlüsse:** SAT IN, S/PDIF (koax.), HDMI, TV SCART, Ethernet (RJ45), DC power (12 V, 1,5 A)
- **Zubehör:** Fernbedienung, 2 x AAA Batterien, 12 V Netzadapter

¹ Voraussetzung für die Entschlüsselung ist eine gültige freigeschaltete HD+-Smartkarte, Die HD+ Karte ist ausschließlich für den Gebrauch in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt
² Abhängig von lokalen Empfangsbedingungen
³ Web-Inhalte und internetbasierende Anwendungen werden von Drittanbietern bereitgestellt und können jederzeit ohne Vorankündigung eingestellt werden.
⁴ Verfügbarkeit abhängig vom Serviceanbieter
⁵ Dolby Digital Plus, Dolby Digital und das Doppel-D Symbol sind eingetragene Warenzeichen von Dolby Laboratories

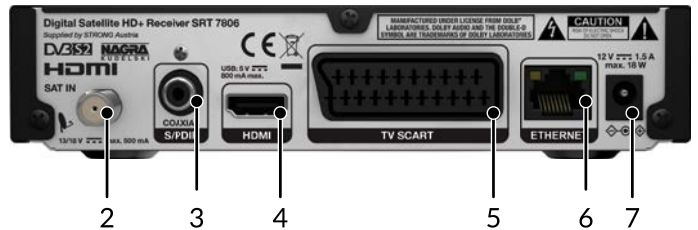

- | | | |
|-------------------------|---------------------------------|----------------|
| 1. USB
(Vorderseite) | 3. Digitaler
Audioverstärker | 5. TV SCART |
| 2. Satellitenantenne | 4. TV (HDMI) | 6. Ethernet |
| | | 7. Netzadapter |

Demodulator

Demodulation: QPSK, 8PSK
 Symbolrate: DVB-S QPSK: 1 ~ 45 Ms/s
 DVB-S2 8PSK/QPSK: 10~30 Ms/s
 FEC Decoder: Auto, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 in DVB-S Modus
 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 in DVB-S2 QPSK Modus
 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 in 8PSK Modus

Video

Max. Bildauflösung: 1920x1080p
 Bildformat: 4:3 und 16:9, Pan & Scan automatisch für 16:9 Fernseher, Letterbox unterstützt
 Auflösung: HDMI: 576i/p, 720p, 1080i, 1080p SCART: PAL

Audio

Audiomodus: Mono L/R, Stereo, Dolby® Digital, Dolby® Digital Plus*, PCM. Transcodierung für S/PDIF: Dolby Digital Plus to Dolby Digital or PCM

Tuner

Type1 F Type, IEC169-24, Female
 Input frequency range: 950 - 2150 MHz
 RF impedance: 75 Ohm unbalanced
 Signal level: -65 to -25 dBm
 LNB power: 13/18 V DC (+/- 1 V), max. 500 mA, overload protected
 DiSEqC version: 1.0, SatCR EN50494 (up to 8 Channel-IDs)

System und Speicherkapazität

Prozessor: Ali3515P (Nagra)
 Flash Speicher: 8 MB NOR Flash
 Systempeicher: 128 MB DDR3

Anschlüsse

SAT IN
 S/PDIF (koax.)
 HDMI
 TV SCART (RGB, CVBS, Audio L&R)
 Ethernet (RJ45)
 Stromversorgung über Netzadapter (12 V/ 1,5 A)
 USB 2.0 Type A: 5 V/800 mA (max.) unterstützt

Allgemeine Daten

Netzspannung: 100 - 240 V AC 50/60 Hz
 Eingangsspannung: 12 V DC, 1.5 A
 Stromverbrauch: max. 18 W, typ. 6 W
 Stromverbrauch in Standby: max. 1 W
 Betriebstemperatur: 0 ~ +40 °C
 Lagertemperatur: -10 ~ +50 °C
 Feuchtigkeit: 10 ~ 85% RH, nicht kondensierend
 Größe (B x T x H) in mm: 169 x 133 x 40
 Gewicht in kg: 0.36

EAN SRT 7806 6 Mon. HD+ Karte: 8717185449495
 EAN SRT 7806 12 Mon. HD+ Karte: 9120072370205

* Dolby Digital, Dolby Digital Plus und das Doppel-D Symbol sind eingetragene Warenzeichen von Dolby Laboratories

SERVICE CENTER

support_de@strong.tv
 DE 0180 501 49 91
 (€ 0,14/Min. deutsches Festnetz)
 (€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetz)