




S 4

Mit 20 l Kehrbehältervolumen, Seitenbesen und 510 mm Kehrbreite: die Kehrmaschine S 4 für ganzjährige Einsätze auf kleineren und schmalen Flächen und gründliche Sauberkeit bis zum Rand.

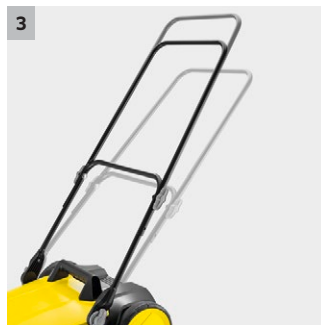

1 Praktische Verschlusskappe für Seitenbesen

- Werkzeuglose Seitenbesenanbringung für schnellen Aufbau und Einsatz.

2 Komfortable Trittpläche

- Kehrmaschine ohne Bücken komplett umklappen – für die platzsparende Aufbewahrung.

3 Stufenlos einstellbarer Schubbügel

- Rückenschonendes Kehren dank individueller Höhenverstellung.

4 Großer Kehrbehälter

- Häufiges Leeren des Kehrgutbehälters ist nicht notwendig.



S 4

- Ideal für kleinere Außenflächen
- 1 Seitenbesen

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.766-320.0	
EAN-Code	4054278247922	
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	mm	510
Max. Flächenleistung	m ² /h	1800
Gehäuse / Rahmen	Kunststoff/Kunststoff	
Gewicht, betriebsbereit	kg	9,8
Kehrgutbehälter	l	20


Ausstattung

Anzahl Seitenbesen	Stück	1
Ergonomischer Schubbügel		■
Stufenlos verstellbarer Schubbügel		■
Aufbewahrungsposition		■
Trittfläche zur platzsparenden Verstaueung		■
Werkzeuglose Seitenbesenanbringung		■
Selbststehender Kehrgutbehälter		■

■ Im Lieferumfang enthalten.

S 4

1.766-320.0

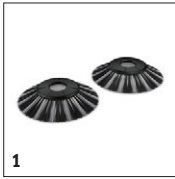

		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
Kehrmaschine								
Seitenbesen für feuchtes Kehrgut S4	1	2.644-032.0					Zwei Kehrmaschinen-Seitenbesen mit spezieller Beborstung für feuchtes Kehrgut. Passend für die Kehrmaschinen S 4 bis S 4 Twin.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.