


Nokia G20 - Glacier - 4G - 64 GB - GSM - Smartphone

Produktbeschreibung: Nokia G20 - Smartphone - Dual-SIM - 4G LTE - 64 GB - microSD slot - 6.5" - 1600 x 720 Pixel - LCD - RAM 4 GB - 4x x Rückkamera 8 MP Frontkamera - Android - Glacier

Gruppe: Mobiltelefone
 Hersteller: Nokia
 Hersteller Artikel Nr: 719901147751
 EAN: 6438409060297

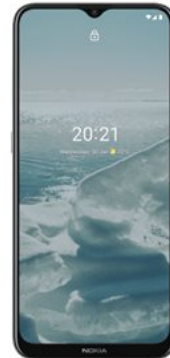

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Nokia G20 - Glacier - 4G - 64 GB - GSM - Smartphone
Produkttyp	Smartphone 4G
Hersteller-Modellnummer	TA-1336
Anzeige	LCD-Anzeige - 1600 x 720 Pixel - 16.5 cm (6.5") - 20:9 - LCD
Besonderheiten	UKW-Radio
Prozessor	MediaTek Helio G35 2.3 GHz (8-Core)
Speicher	64 GB - RAM 4 GB
Unterstützte Speicherkarte	microSDXC Steckplatz - bis zu 512 GB
Betriebssystem	Android 11
Hintere Kamera	48 Megapixel - f/1.79
2. hintere Kamera	5 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv
Dritte Rückkamera	2 Megapixel - Macro-Kamera
Vierte Rückkamera	2 Megapixel - Tiefenkamera
Vordere Kamera	8 Megapixel
Service Provider	Nicht angegeben
SIM-Karte	Dual-SIM - Nano-SIM
Drahtlose Schnittstelle	Wi-Fi, Bluetooth
Sicherheitsgeräte	Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät
Steckverbinder	3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C
Schutz	Spritzwassergeschützt
Farbe	Glacier
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	76 mm x 9.2 mm x 164.9 mm
Gewicht	197 g
SAR	0.489 W/kg (head), 1.023 W/kg (body)