


## Nokia G10 - Dusk - 4G - 32 GB - Smartphone

Produktbeschreibung: Nokia G10 - Smartphone - Dual-SIM - 4G  
LTE - 32 GB - microSD slot - 6.5" - 1600 x  
720 Pixel - LCD - RAM 3 GB -  
Triple-Kamera 8 MP Frontkamera - Android -  
Dusk

Gruppe: Mobiltelefone  
Hersteller: Nokia  
Hersteller Artikel Nr: 719901147831  
EAN: 6438409060273

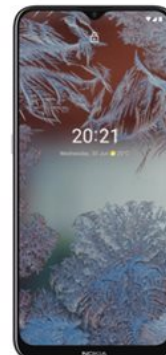

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Nokia G10 - Dusk - 4G - 32 GB - Smartphone
Produkttyp	Smartphone 4G
Hersteller-Modellnummer	TA-1334
Anzeige	LCD-Anzeige - 1600 x 720 Pixel - 16.5 cm (6.5") - 20:9 - LCD
Besonderheiten	UKW-Radio
Prozessor	MediaTek Helio G25 2 GHz (8-Core)
Speicher	32 GB - RAM 3 GB
Unterstützte Speicherkarte	microSDXC Steckplatz - bis zu 512 GB
Betriebssystem	Android 11
Hintere Kamera	13 Megapixel
2. hintere Kamera	2 Megapixel - Tiefenkamera
Dritte Rückkamera	2 Megapixel - Macro-Kamera
Vordere Kamera	8 Megapixel
Service Provider	Nicht angegeben
SIM-Karte	Dual-SIM - Nano-SIM
Drahtlose Schnittstelle	Wi-Fi, Bluetooth
Sicherheitsgeräte	Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Steckverbinder	3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C
Schutz	Spritzwassergeschützt
Farbe	Dusk
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	76 mm x 9.2 mm x 164.9 mm
Gewicht	197 g
SAR	0,78 W/kg (Körper), 0,87 W/kg (Kopf)