



43UA3A63DG

UA3A Series

UA3A Series: 5055862325681

- ⊗ Android TV
- ⊗ Google Assistant
- ⊗ Chromecast Built in
- ⊗ 4K UHD HDR
- ⊗ Dolby Vision HDR
- ⊗ Google Play Store



G

54kWh/1000

G



54kWh/1000



androidtv

Android TV

Technologie, die perfekt in deine Welt passt
Entdecke eine überragende Unterhaltungswelt von
Filmen, Shows und Spielen. Dank Google Voice
Assistant erhältst du die Antworten auf deine
Fragen direkt auf dem großen Bildschirm. Mit
Chromecast können Inhalte wie Filme, Shows und
Fotos einfach abgespielt werden.



Google Assistant

Verwenden Sie Ihre Stimme, um nach Sendungen
zu suchen, Ihren Fernseher zu steuern, Ihren Tag
zu planen und vieles mehr. Fragen Sie einfach
Google.



Chromecast built in

Streamen Sie die Unterhaltung, die Sie lieben, von
Ihrem Telefon, Tablet oder Laptop auf Ihren
Fernseher.



 


4K UHD HDR

Die 4K UHD TV-Geräte bieten Ihnen viermal mehr
Detailschärfe als Full HD Modelle und ermöglichen
so lebensechte Bildklarheit. Mit HDR werden
dynamische Metadaten übermittelt, die genau die
richtigen Helligkeitsstufen für jeden TV berechnen
und darstellen.



SIDE

BACK

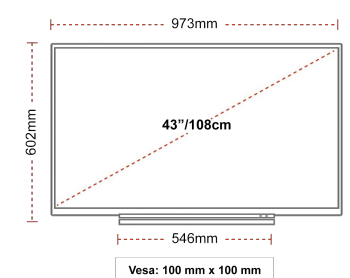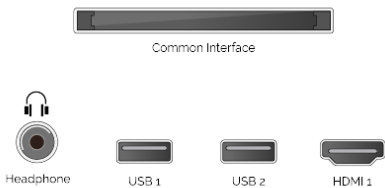

HAUPTFUNKTIONEN

Smart TV	JA
Prozessortyp	Quad Core
TV-DVD-Kombination	NEIN
Total Picture Quality	1900

VIDEO

HDR	JA
Dolby Vision HDR	JA
UHD-UpScaler	JA
Bildmodi	Dynamisch, Spiele, Sport, Kino, Natur, Benutzer

SMART-TV-FUNKTIONEN

HBB TV ver 1.5	JA
Webbrowser	Downloadable
Netflix	JA
Prime Video	JA
Netflix 4K	Yes
YouTube	Yes
YouTube 4K	JA
Freeview Play	NEIN
Integriertes WLAN	JA
Bluetooth	JA
Smart Remote-Anwendung	JA

MECHANISCH

Abmessungen mit Verpackung (mm)	1085 x 154 x 710
Abmessungen ohne Verpackung (mm)	973 x 249 x 599
Abmessungen ohne Ständer (mm)	973 x 81 x 567
Bruttogewicht (kg)	14
Eigengewicht (kg)	10
VESA (Wandhalterung) BxH	100mm x 100mm

VIDEO

HDR	JA
Dolby Vision HDR	JA
UHD-UpScaler	JA
Bildmodi	Dynamisch, Spiele, Sport, Kino, Natur, Benutzer

ANSCHLÜSSE

Antenneneingang	JA
HDMI	4 HDMI
USB	2 USB
Scart	NEIN
VGA (PC in - D-Sub15)	JA
CI+	JA
Komponente (YPbPr) in	via VGA
Kompositivideo/Audio in	JA
Digitaler Audioausgang	Optisch
Ethernet	JA
Kopfhörer ausgehend	JA

FUNKTIONEN

Mediaplayer	JA
USB-Aufzeichnung (PVR Ready)	JA
HDMI ARC	Durch HDMI™2
HDMI CEC	JA
MHL via HDMI (Mobil-HD-Link)	NEIN
Einfacher Hotel-Modus	NEIN

TON

Sound by Onkyo	JA
Audio-Ausgangsleistung (RMS)	2x10W
Dolby Audio	JA
DTS Decoder	JA
Interner Subwoofer	NEIN
Lautsprechertyp	Down Firing
Equalizer	JA
Ger (D) + Nicam Stereo	JA
Sound-Modusarten	Music, Film, Rede, Klassik, Flat, Benutzer

ZUBEHÖR

Fernbedienung	JA
Fernbedienung Batterie	JA
Schnellstart Anleitung	JA
Mini-Fernbedienung	NEIN
RC Bluetooth-Unterstützung	JA

LEISTUNGS-AUFNAHME / ENERGIE

Energy Class	G
Energy Consumption(kWh/1000h)	54kW/1000h
Energy Class(HDR)	G
Energy Consumption(kWh/1000h)(HDR)	54kW/1000h
Energieverbrauch im Standby (Durchschnitt)	<0.5W
Betriebsspannung - Frequenz	220-240VAC 50Hz
Leuchtdichte %	72%
12V TV (Mobile TV)	NEIN

"Toshiba" is a registered trademark of Toshiba Corporation and its used by Vestel or its subsidiary for products described here in under license from Toshiba Visual Solutions Corporation. All other product and brand names are trademarks or registered trademarks of their respective companies. Design, features and specifications are subject to change without notice. Non-metric weights and measurements are approximate. Screen images are simulated.