


Kingston FURY Renegade RGB - DDR4 - Kit - 16 GB: 2 x 8 GB - DIMM 288-PIN - 4000 MHz / PC4-32000 - ungepuffert

Produktbeschreibung: Kingston FURY Renegade RGB - DDR4 - Kit - 16 GB: 2 x 8 GB - DIMM 288-PIN - 4000 MHz / PC4-32000 - CL19 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC - Schwarz

Gruppe: RAM
Hersteller: Kingston
Hersteller Artikel Nr: KF440C19RBAK2/16
EAN: 0740617321692

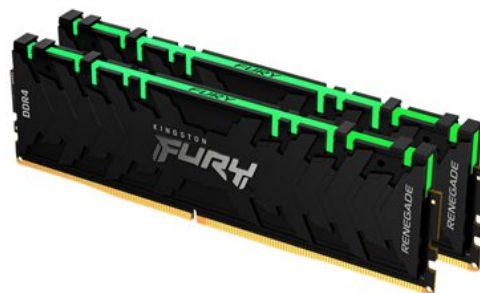

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kingston FURY Renegade RGB - DDR4 - Kit - 16 GB: 2 x 8 GB - DIMM 288-PIN - 4000 MHz / PC4-32000 - ungepuffert
Produkttyp	Speicher-Kit
Kapazität	16 GB: 2 x 8 GB
Speichertyp	DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN
Erweiterungstyp	Generisch
Datenintegritätsprüfung	Non-ECC
Geschwindigkeit	4000 MHz (PC4-32000)
Latenzzeiten	CL19 (19-23-23)
Leistungsmerkmale	Single Rank, On-Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), Black PCB, sechzehn Bänke, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), schwarzer Hitzeverteiler aus Aluminium, ASUS Aura Sync-Support, RGB-Farben der LED-Beleuchtung, Unterstützung von MSI Mystic Light RGB, ASRock RGB LED-Unterstützung, AMD Ryzen Ready, Gigabyte RGB Fusion 2.0 Support, Kingston FURY CTRL Support, Kingston FURY Infrared Sync Technology, ungepuffert
Spannung	1.35 V
Metallüberzug	Gold