



Datenblatt / Data Sheet Artikel / Item: 916.0514

Skizze / Bild

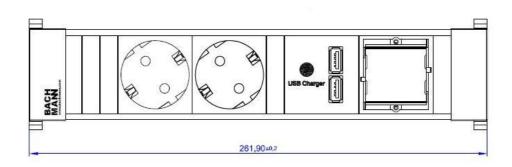

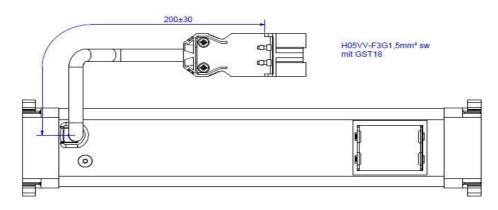

| Power Frame 2xSchutzkontaktsteckdosen 1xUSB Doppelcharger | Power Frame 2xGerman type sockets 1x double USB-Charger |
|--|---|
| 1xABD mit 0,2m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz mit GST18i3 Flachstecker -(92.932.3053.1) | 1xcover for custom module with 0,2m H05VV-F 3G1,5mm ² with GST18/3 plug -(92.932.3053.1) |
| Steckdosen: | Steckdosen: |
| nach DIN 49 440, geprüft nach: VDE0620-1; | DIN 49 440, examinated: VDE0620-1; |
| Tracin bin 49 440, gepruit nach. vbeo620-1, 2-polig mit Schutzkontakt; | 2-pole with earthing contact; |
| • 2-poig mit Schutzkontakt, • 16A/*3680W, AC250V, IP20, | 104/000014/ 400501/ 1000 |
| | |
| schwarz, um 35° gedreht; Custom Module: | black, 35° turned; Custom Module: |
| | |
| 1x Abdeckung für Custom Module USB Dennelsberger: | 1x cover for custom module Double USB Charger: |
| USB-Doppelcharger: | Double USB-Charger: |
| Doppelcharger 5,2V/2,15A | double Charger 5,2V/2,15A |
| Anschluss: | Connection: |
| Nicht wiederanschließbar, Endkappen genietet | Non-rewireable, riveted endcaps |
| 0,2m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz mit Wieland GST18/3 Stecker | 0,2m H05VV-F 3G1,5mm² black with Wieland GST18/3 plug |
| schwarz verriegelbar | black lockable |
| Material: | Material: |
| Kunststoff: PA6 GF 30 V1, Glühdraht-Prüfung bis 850°C | Plastic: PA6 GF 30 V1, glow wire resistant up to 850°C |
| Profil und Rückenblende: PVC | Profile and back cover: PVC |
| Abmessungen: | Measurements: |
| Siehe Zeichnung | According to drawing |
| Lieferform: | Packing: |
| In Polybeutel verpackt | In polybag packed |
| Lieferumfang: | Extent of delivery: |
| 1x Steckdosenleiste | 1x socket strip |