


### AVM FRITZ!Box 5530 Fiber - Wireless Router - GPON-Terminal / Stimmen-Karte - 802.11a/b/g/n/ac/ax - Desktop

Produktbeschreibung: AVM FRITZ!Box 5530 Fiber - Wireless Router - GPON-Terminal / Stimmen-Karte - 3-Port-Switch - GigE, 2.5 GigE, GPON, XGS-PON, AON - 802.11a/b/g/n/ac/ax - Dual-Band - VoIP-Telefonadapter (DECT)

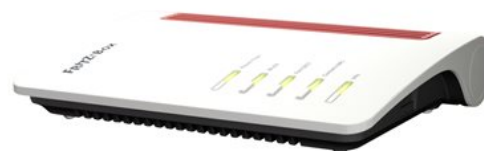

Gruppe: Bridges & Router  
 Hersteller: AVM Computersysteme Vertriebs  
 Hersteller Artikel Nr: 20002960

#### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AVM FRITZ!Box 5530 Fiber - Wireless Router - GPON-Terminal / Stimmen-Karte - 802.11a/b/g/n/ac/ax - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - GPON-Terminal / Stimmen-Schnittstellenkarteinterface-Karte - 3-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, GPON, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), XGS-PON, AON
Frequenzband	2,4 GHz / 5 GHz
Datenübertragungsrate	3 Gbps
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 600 Mbit/s Maximale Datenrate (5 GHz): 2400 Mbit/s
VoIP-Funktion	VoIP-Telefonadapter (DECT)
VoIP-Protokolle	SIP
Telefonieschnittstellen	1 Telefon (FXS), DECT
Leistungsmerkmale	Firewall, NAT Support, VPN-Support, Wake on LAN (WOL), IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, Vermaschtes Netz, Auto Channel Select (ACS), integrierte Basisstation für DECT-Telefon, Wi-Fi Protected Setup (WPS), DHCP-Server, Stateful Packet Inspection Firewall (SPIF), Dual-Stream (2x2), Gästezugang, DynDNS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3ah, ITU-T G.652, IEEE 802.3bz, ITU-T G.984.2, ITU-T G.984.5, ITU-T G.9807
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	20.8 cm x 15 cm x 3.7 cm
Lokalisierung	Deutschland

