


DIGITUS CAT 6A S/FTP Patchkabel, 10 Stück

DK-1644-A-050-BL-10
EAN 4016032469285

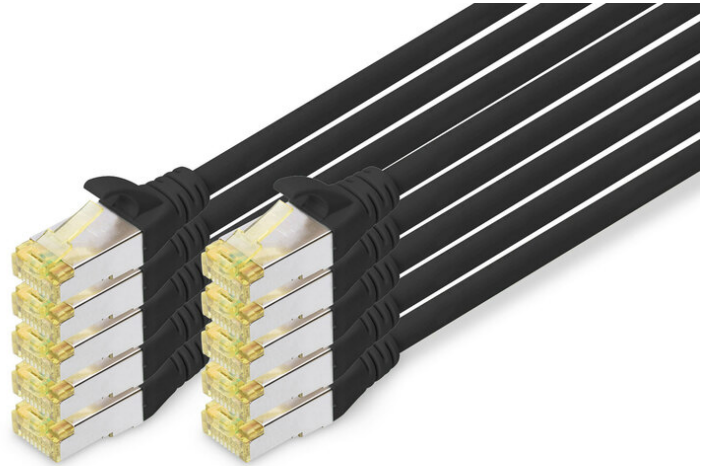

CAT 6A S-FTP Patchkabel, Cu, LSZH AWG 26/7, Länge 5 m, 10 Stück, Farbe schwarz

Die DIGITUS® Kategorie 6A Klasse EA Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6A Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS® CAT 6A Verkabelung. Die Leistung wurde bis 500 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahnebensprechen („NEXT“). Die DIGITUS® Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutzülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 6A wird durch die gelbe Einfärbung der Stecker ermöglicht.

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- 2x RJ45-Stecker (8P8C)
- Hauben mit Knickschutz, Zugentlastung und Rasthebelschutz
- Längenbezeichnung auf den Hauben
- Innenleiter: Kupfer (Cu)
- 10 Stück
- Slim Version: nein
- Länge: 5 m
- Kategorie: CAT 6A
- Farbe: schwarz
- Belegung: 1:1
- Mantel: LSOH
- Schirmung: S-FTP, Paare in Metallfolie und Geflecht geschirmt
- Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 26/7, Twisted Pair

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	5	0,85	36,00	36,00	27,00	34.992,00
Innen-VPE	1	0,17	22,00	30,00	36,00	23.760,00
Einzel-VPE	1	0,17	2,20	17,00	25,00	935,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,12	2,20	17,00	25,00	935,00

Weitere Anwendungsbilder:

